

ビニールテープセット(脱鉛タイプ)



(セット内容) クリアー(1巻) レッド(2巻) ブルー(1巻) イエロー(1巻) グリーン(1巻) ホワイト(2巻) ブラック(5巻) グレー(1巻) ケース

Table with columns: 品番, 内容, 価格, 税込価格. Item EA944NP-214A, 14巻入, 1,710円, 1,881円.

- サイズ...19mm×10m ●厚さ...0.2mm
●材質...基材:塩化ビニール 粘着剤:ゴム系
●脱鉛タイプ ●RoHS対応品
●優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力

ビニールテープ(脱鉛タイプ)



- 材質... 基材:塩化ビニール 粘着剤:ゴム系
●脱鉛タイプ
●RoHS対応品
●優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力

19mm幅

Table listing 19mm wide vinyl tapes with columns for item number, width, length, thickness, color, quantity, price, and tax-included price. Includes items EA944NP-101 to EA944NP-9.

25mm幅

Table listing 25mm wide vinyl tapes with columns for item number, width, length, thickness, color, quantity, price, and tax-included price. Includes items EA944NP-121 to EA944NP-29A.

脱鉛ビニールテープ

重金属である「鉛(Pb)安定剤」鉛(Pb)を含まない、環境にやさしいビニールテープです。

電気絶縁テープ【難燃性】

- 材質...基材:アセテートクロス 粘着剤:難燃性ゴム系粘着剤
●電気絶縁用
●コイルの外装絶縁、巻き止め用
●UL認定の難燃性粘着テープ (UL 510 Flame retardant 取得)
●耐腐食性に優れています。

Table for EA944NN-6 and EA944NN-7 with columns: 品番, 幅, 長さ, 厚さ, 色, 価格, 税込価格.

- 柔軟性に富み、凹凸のある電線の結束に最適
●手切れ性良好

ビニールテープ(脱鉛タイプ)



20mm幅

Table listing 20mm wide vinyl tapes with columns for item number, width, length, thickness, color, quantity, price, and tax-included price. Includes items EA944NX-101 to EA944NX-112.

- 電気絶縁用、仕分け用
●材質...基材:塩化ビニール 粘着剤:ゴム系
●脱鉛タイプ ●RoHS対応品

【非粘着】ホワイトテープ

- 材質...塩化ビニール
●屋内配管の保護や仕上げに



Table for white non-adhesive tape with columns: 品番, 幅, 長さ, 厚さ, 入数, 価格, 税込価格. Includes items EA944NR-50S to EA944NR-100.

電気絶縁テープ【ノンハロゲン難燃性】

- 材質...基材:アセテートクロス 粘着剤:難燃性アクリル粘着剤
●ハーネス結束用
●手切れ性良好
●UL認定の難燃性粘着テープ (UL 510 Flame retardant 取得)
●ハロゲンを含みません
●難燃性アセテート布粘着テープ

Table for EA944NN-11 with columns: 品番, 幅, 長さ, 厚さ, 価格, 税込価格.

電気絶縁テープ

- 屋内・屋外用
●材質...基材:ポリ塩化ビニール 粘着剤:ゴム系
●使用温度範囲...-10~100℃
●UL規格合格品
●UL規格の電気絶縁・補強に
●曲面や凹凸にも良くなじみます。

Table for EA943VP-11 with columns: 品番, 幅, 長さ, 厚さ, 色, 価格, 税込価格.

幅広ビニールテープ(脱鉛タイプ)



50mm幅

Table listing 50mm wide vinyl tapes with columns for item number, width, length, thickness, color, quantity, price, and tax-included price. Includes items EA944NX-121 to EA944NX-30.

- 電気絶縁用、仕分け用
●材質...基材:塩化ビニール 粘着剤:ゴム系
●脱鉛タイプ ●RoHS対応品
●適度な柔軟性と強度があり、結束作業に適しています。

【非粘着】コーテープ



Table for white non-adhesive tape with columns: 品番, 幅, 長さ, 厚さ, 色, 価格, 税込価格. Includes items EA944NR-11 to EA944NR-13.

Table for EA944NR-1 to EA944NR-3 with columns: 品番, 幅, 長さ, 厚さ, 色, 価格, 税込価格.

- 材質...塩化ビニール
●配管保護
●屋内配管の仕上げ用

耐熱電気絶縁テープ

- 材質...基材:ポリイミドフィルム 粘着剤:シリコン系

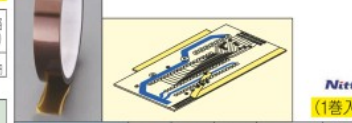


Table for heat-resistant electrical insulation tape with columns: 品番, 幅, 長さ, 厚さ, 価格, 税込価格. Includes items EA944NN-12 to EA944NN-25.

- 電気・電子機器などの耐熱(180℃)、絶縁用に
●各種電子部品製造工程の耐熱マスキング用に

幅広ビニールテープ(脱鉛タイプ)



50mm幅

Table listing 50mm wide vinyl tapes with columns for item number, width, length, thickness, color, quantity, price, and tax-included price. Includes items EA944NP-131 to EA944NP-39.

- RoHS対応品
●優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力

ビニール粘着テープ(梨地) [10巻]

- 表面材質...PVC(梨地加工)
●べとつきが少なく、ハーネス等の配線集束に最適

Table for EA944N-19 with columns: 品番, 幅, 長さ, 厚さ, 価格, 税込価格.

電気絶縁テープ

- 材質...基材:アセテートクロス 粘着剤:アクリル系
●電気絶縁用
●トランス、コイルなどの巻き止め用

Table for EA944NN-1 and EA944NN-2 with columns: 品番, 幅, 長さ, 厚さ, 色, 価格, 税込価格.

- 材質...支持体:クロス織綿布 塗布:油性ワニス
●非粘着
●A種電気機器の絶縁に
●テープに縦目があがる場合があります。

電気絶縁テープ

Table for EA944NN-31A with columns: 品番, 幅, 長さ, 厚さ, 価格, 税込価格.

粘着テープ【電気絶縁性】

- 材質...基材:ポリイミドフィルム 粘着剤:シリコン系
●最高使用温度...250℃
●高度な電気絶縁性
●高温電気絶縁、各種機器の絶縁に

Table for EA944VP-19 with columns: 品番, 幅, 長さ, 厚さ, 価格, 税込価格.