


【油性】プライマー

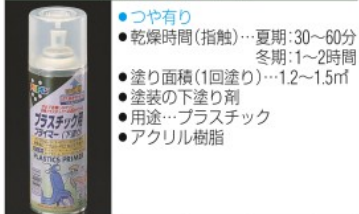

- つや有り
- 乾燥時間(指触)…夏期:30~60分  
冬期:1~2時間
- 塗り面積(1回塗り)…1.2~1.5㎡
- 塗装の下塗り剤
- 用途…プラスチック
- アクリル樹脂

品番	カラー	内容量	価格	税込価格(10%)
EA942CX-2	クリアー	300ml	1,170円	1,287円

【油性】万能プライマー



- F☆☆☆☆取得
- 乾燥時間…夏期:約20~30分  
冬期:約1~2時間
- 一切ペーパー砥ぎをせず、塗料の強力な密着が得られます。

品番	カラー	内容量	価格	税込価格(10%)
EA942DN-11	クリアー	420ml [7-10タイプ]	1,550円	1,705円
EA942DN-12	クリアー	3.7ℓ	8,380円	9,218円

- 密着の悪い溶融亜鉛メッキなどの金属から、PPなどの樹脂面まで、幅広い素材に対応できます。
- クロムなど有害重金属類は一切使用しておりません。

【油性】プライマーサフェーサー(樹脂用)



- F☆☆☆☆取得
- 乾燥時間…約15分
- 樹脂プライマー、サフェーサー、軟化剤、これ1本ですべてがOK
- 作業工程が一つとなり、時間・コストともに大幅削減

品番	カラー	内容量	価格	税込価格(10%)
EA942DN-16	グレー	420ml	2,790円	3,069円

【油性】万能プライマー




- 乾燥時間(指触)…20℃:約30分  
冬期:約60分
- 塗り面積(1回塗り)…約2~2.5㎡
- 塗料の密着が悪い素材に下塗りすることで、上塗り塗料との密着力を高めます。
- ラッカーや水性・油性等、各種塗料の上塗りが可能です。

品番	カラー	内容量	価格	税込価格(10%)
EA942EM-110	クリアー	400ml	1,380円	1,518円

- PE、発泡スチロール、壁紙等には不向きです。
- 吸い込みの激しい素材には2回以上重ね塗りをして下さい。

【油性】耐熱塗料

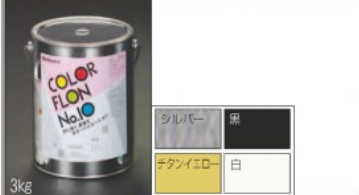

つや有り

品番	カラー	内容量	価格	税込価格(10%)
EA942FA-31	シルバー	800g	3,340円	3,674円
EA942FA-41	シルバー	3kg	10,550円	11,605円
EA942FA-32	黒	1kg	4,040円	4,444円
EA942FA-33	タンイエロー	1kg	4,920円	5,412円
EA942FA-35	白	1kg	4,040円	4,444円

品番	カラー	内容量	価格	税込価格(10%)
EA942FA-1	シルバー	800g	3,340円	3,674円
EA942FA-11	シルバー	3kg	10,550円	11,605円
EA942FA-2	黒	1kg	4,040円	4,444円

- 乾燥時間(指触)…約30分
- アルミ、鉄、ステンレス用
- 耐熱温度…200℃
- フッ素を含有し、耐摩耗性・耐候性に優れている為、屋内外を問わず使用できます。

【油性】耐熱塗料



半つや

品番	カラー	内容量	価格	税込価格(10%)
EA942FB-1	シルバー	800g	7,340円	8,074円
EA942FB-11	シルバー	3kg	22,600円	24,860円
EA942FB-2	黒	1kg	8,760円	9,636円
EA942FB-4	白	1kg	7,610円	8,371円

品番	カラー	内容量	価格	税込価格(10%)
EA942FB-31	シルバー	800g	2,240円	2,464円
EA942FB-41	シルバー	3kg	6,610円	7,271円
EA942FB-32	黒	1kg	2,270円	2,497円

- 乾燥時間(指触)…約5時間
- アルミ、鉄、ステンレス用
- 耐熱温度…300℃
- 1~11:シリコン樹脂のもつ優れた耐熱性により、屋内外を問わず使用できます。
- 31~41:家庭や工場などの加熱される箇所に手軽に塗装できる汎用タイプ

【油性】耐熱塗料(つや有り)



- つや有り
- 各種加熱設備、加熱機器に。
- クリアー色は上塗(光沢出し)用ではございません。

品番	色	内容量	使用温度範囲	価格	税込価格(10%)
EA942AA-1	黒	300ml	200℃	2,160円	2,376円
EA942AA-2	銀	300ml	200℃	2,160円	2,376円
EA942AA-3	金	300ml	200℃	2,940円	3,234円
EA942AA-4	クリアー	300ml	200℃	2,940円	3,234円

品番	色	内容量	使用温度範囲	価格	税込価格(10%)
EA942B-1	黒	300ml	500℃	1,710円	1,881円
EA942A-1	銀	300ml	500℃	1,710円	1,881円

- 半つやタイプ
- 各種加熱設備、加熱機器に。

【油性】耐熱塗料(つや消し)



- つや消しタイプ
- 太陽光線にも強い塗料です。

品番	内容量	使用温度範囲	色	価格	税込価格(10%)
EA942AB-2	300ml	650℃	黒	1,460円	1,606円
EA942AB-1	300ml	650℃	銀	1,460円	1,606円

EA942FA-1~35、FB-1~41に関して

家庭や工場などの加熱される箇所に、手軽に塗装できるカラーの汎用タイプの耐熱塗料です。



【油性】耐熱スプレー



- ストーブ、自動車のマフラー、焼却炉など耐熱性の必要などころへ塗布して下さい。
- 耐熱温度…600℃

品番	内容量	使用温度範囲	色	価格	税込価格(10%)
EA942EM-71	300ml	10~30℃	黒	1,410円	1,551円
EA942EM-72	300ml	10~30℃	銀	1,410円	1,551円

【油性】電気絶縁塗料スプレー




- 速乾タイプで簡単にムラなく塗装が可能
- 屋内外の配管や配電盤ボックスの電気器材の絶縁・防食に
- プルボックスやスイッチボックス、各種配管に

品番	内容量	使用温度範囲	色	価格	税込価格(10%)
EA920SA-10	420ml	10~30℃	黒	1,980円	2,178円

EA942AA-1~4・A-1・B-1・AB-1・2に関して

耐熱塗料で培った技術をエアゾールスプレーとして商品化したものです。手軽に塗装ができ、暖房器具、自動車やバイクのマフラー等、各種の加熱設備や加熱機器の塗り替え等、様々な用途にご使用いただけます。

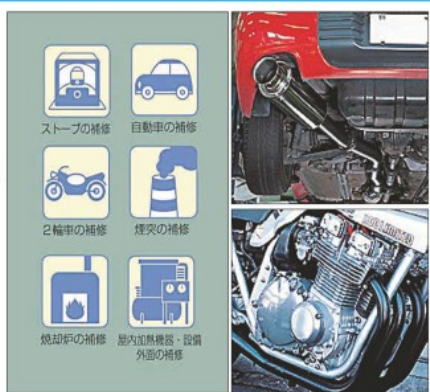

【水性】屋上防水遮熱塗料(特化則対応)



- つや無し
- 乾燥時間(指触)…夏期:1~3時間  
冬期:3~5時間
- 塗り面積(2回塗り)…13~17㎡

品番	カラー	内容量	価格	税込価格(10%)
EA942CL-101	ライトグレー	10ℓ	21,000円	23,100円

- コンクリート陸屋根・バルコニーの簡易防水・防塵
- 陸屋根・バルコニーの表面温度の上昇を抑えます。

【水性】遮熱塗料用シーラー(特化則対応)



- EA942CL-101、IB-51、IB-52、IB-102専用シーラー

品番	内容量	価格	税込価格(10%)
EA942CL-226	2.6ℓ	6,470円	7,117円

- 乾燥時間(指触)…夏期:30分~1時間  
冬期:2~3時間
- 塗り面積(1回塗り)…15~18㎡
- 遮熱塗料の遮熱効果がさらにアップします。

特化則対応

労働安全衛生法及び労働安全衛生施行令の規定に基づき定められた特定化学物質等障害予防規則に対応した商品

水性のペイントは-5℃以下では凍結する恐れがあり、以後、解凍しても使用できなくなります。使用時、保管時はご注意ください。

関連商品はコチラ!



刷毛 P.158 ~

ローラー刷毛 P.167 ~

替ローラー刷毛 P.168 ~

F☆☆☆☆とは

建築基準法により設けられたホルムアルデヒド放散等級です。☆の数が多いほど放散が少なくなります。F☆☆☆☆は最も少ない為、使用面積制限がありません。