


[油性]強力反射スプレー



品番	カラー	内容量	価格	税込価格 (10%)
EA942EY-1	イエロー	100ml	1,700円	1,870円
EA942EY-2	ホワイト	100ml	1,700円	1,870円
EA942EY-3	レッド	100ml	1,700円	1,870円

- つや有り
- 乾燥時間(指触)…20℃:約15分
冬期:約30分
- 塗り面積(1回塗り)…0.12~0.16㎡
- 手軽なスプレータイプで、強力な光の反射性能を持ち、交通・安全防災・危険表示などに

[油性]マルチプライマー

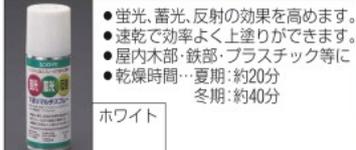

品番	カラー	内容量 (ml)	使用温度範囲	価格	税込価格 (10%)
EA942EV-20	ホワイト	100	10~30℃	960円	1,056円

- 蛍光、蓄光、反射の効果を高めます。
- 速乾で効率よく上塗りができます。
- 屋内木部・鉄部・プラスチック等に
- 乾燥時間…夏期:約20分
冬期:約40分


[中字]油性タフペイントセット



品番	インク色	入数	価格	税込価格 (10%)
EA765MT	5色セット	5本	1,450円	1,595円
EA765MT-1B	黒	1本	230円	253円
EA765MT-2B	赤	1本	230円	253円
EA765MT-3B	青	1本	230円	253円
EA765MT-4B	黄	1本	230円	253円
EA765MT-5B	白	1本	230円	253円
EA765MT-6B	蛍光黄	1本	230円	253円
EA765MT-7B	蛍光桃	1本	230円	253円
EA765MT-1	黒	10本	2,200円	2,420円
EA765MT-2	赤	10本	2,200円	2,420円
EA765MT-3	青	10本	2,200円	2,420円
EA765MT-4	黄	10本	2,200円	2,420円
EA765MT-5	白	10本	2,200円	2,420円
EA765MT-6	蛍光黄	10本	2,200円	2,420円
EA765MT-7	蛍光桃	10本	2,200円	2,420円

- 中字 ●線幅…1.8~2.5mm
- 水まわりの作業にも使用可能
- アスファルトに書いても濡れにくいです。
- 屋外でも長期間色褪せません。
- 従来のペイントマーカーでは書けなかった濡れた下地でも書くことができます。
- ペンケースは予告無く色変更する事がございます (EA765MTのみ)


[中字]水性ペイントマーカー

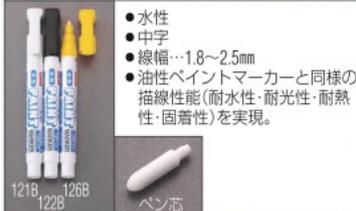

品番	インク色	入数	価格	税込価格 (10%)
EA765MP-121B	白	1本	200円	220円
EA765MP-122B	黒	1本	200円	220円
EA765MP-126B	黄	1本	200円	220円
EA765MP-121	白	10本	2,000円	2,200円
EA765MP-122	黒	10本	2,000円	2,200円
EA765MP-126	黄	10本	2,000円	2,200円
EA765MP-200	交換用ペン芯	30個	500円	550円

- 金属・ゴム・プラスチックも筆記可能で、鮮やかに発色します。
- ペン芯の交換が可能。ペン先が摩耗した際に便利。
- EA765MP-121~126Bはエコマーク取得商品

[油性]蛍光塗料スプレー

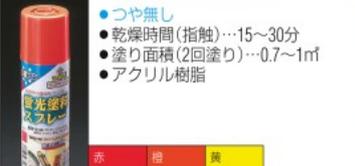

品番	カラー	内容量	価格	税込価格 (10%)
EA942CC-1	赤	300ml	1,650円	1,815円
EA942CC-2	橙	300ml	1,650円	1,815円
EA942CC-3	黄	300ml	1,650円	1,815円

- つや無し
- 乾燥時間(指触)…15~30分
- 塗り面積(2回塗り)…0.7~1㎡
- アクリル樹脂


[油性]蓄光スプレー



品番	色	内容量 (ml)	使用温度範囲	価格	税込価格 (10%)
EA942EV-10	クリーム	100	10~30℃	2,800円	3,080円

- 発光時間…4~8時間
- 屋外での停電対策、避難誘導、ホビーに
- 乾燥時間…夏期:約20分
冬期:約40分

[中字]油性マーカー(速乾タイプ)

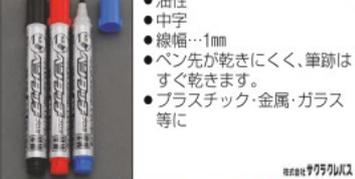

品番	インク色	入数	価格	税込価格 (10%)
EA765MV-41	黒	1本	250円	275円
EA765MV-42	赤	1本	250円	275円
EA765MV-43	青	1本	250円	275円

[中字]油性ペイント



品番	インク色	入数	価格	税込価格 (10%)
EA765MP-6	6色セット	6本	1,250円	1,375円
EA765MP-12A	黒	1本	200円	220円
EA765MP-12B	赤	1本	200円	220円
EA765MP-12C	青	1本	200円	220円
EA765MP-12D	黄	1本	200円	220円
EA765MP-12E	緑	1本	200円	220円
EA765MP-12F	灰	1本	200円	220円
EA765MP-12G	白	1本	200円	220円
EA765MP-12H	金	1本	200円	220円
EA765MP-12J	銀	1本	200円	220円
EA765MP-12K	黄緑	1本	200円	220円
EA765MP-12L	紫	1本	200円	220円
EA765MP-12M	橙	1本	200円	220円
EA765MP-12N	桃	1本	200円	220円
EA765MP-12P	水色	1本	200円	220円
EA765MP-12R	茶	1本	200円	220円
EA765MP-13A	黒	10本	2,000円	2,200円
EA765MP-13B	赤	10本	2,000円	2,200円
EA765MP-13C	青	10本	2,000円	2,200円
EA765MP-13D	黄	10本	2,000円	2,200円
EA765MP-13E	緑	10本	2,000円	2,200円
EA765MP-13F	灰	10本	2,000円	2,200円
EA765MP-13G	白	10本	2,000円	2,200円
EA765MP-13H	金	10本	2,000円	2,200円
EA765MP-13J	銀	10本	2,000円	2,200円
EA765MP-13K	黄緑	10本	2,000円	2,200円
EA765MP-13L	紫	10本	2,000円	2,200円
EA765MP-13M	橙	10本	2,000円	2,200円
EA765MP-13N	桃	10本	2,000円	2,200円
EA765MP-13P	水色	10本	2,000円	2,200円
EA765MP-13R	茶	10本	2,000円	2,200円

[超濃色・鮮明]油性蛍光スプレー



品番	カラー	内容量	価格	税込価格 (10%)
EA942EV-1	蛍光レモン	300ml	2,590円	2,849円
EA942EV-2	蛍光オレンジ	300ml	2,590円	2,849円

- つや無し
- 乾燥時間(指触)…夏期:約20分
冬期:約40分
- 塗り面積(2回塗り)…0.8~1.2㎡
- 同系番通色の約2倍の視認性
- 下塗りなしで塗装できます。

マーキング塗料



品番	色	内容量	使用温度範囲	価格	税込価格 (10%)
EA933AB-61	赤	30g	5~120℃	2,070円	2,277円
EA933AB-62	黄	30g	5~120℃	2,070円	2,277円

- 機械操作の保護や安全管理に最適です
- 電子機器等の操作部分で、管理者以外が触れないように色で区別できます。

[中字]油性ペイントマーカー(工業用)



品番	インク色	入数	価格	税込価格 (10%)
EA765MV	5色セット	5本	1,410円	1,551円
EA765MV-88	8色セット	8本	2,070円	2,277円
EA765MV-1	蛍光レモン	1本	230円	253円
EA765MV-2	蛍光ピンク	1本	230円	253円
EA765MV-3	白	1本	230円	253円
EA765MV-4	赤	1本	230円	253円
EA765MV-5	水色	1本	230円	253円
EA765MV-6	黒	1本	230円	253円
EA765MV-7	緑	1本	230円	253円
EA765MV-8	銀	1本	230円	253円

- ペン先が磨耗しにくいので、長く使用できます。
- EA765MV: 蛍光レモン、白、赤、黒、銀
- 88: 蛍光レモン、蛍光ピンク、白、赤、水色、黒、緑、銀
- 油性 ●中字 ●線幅…2mm
- 耐水・耐候性 (EA765MV-1、2を除く)
- 木材、金属、ガラス、プラスチック、ゴム、石材、段ボール、布など建築資材、工業資材へのマークチェック用


[中字]油性ペイントマーカー



品番	インク色	入数	価格	税込価格 (10%)
EA765MP-210	黒	1本	200円	220円
EA765MP-211	赤	1本	200円	220円
EA765MP-212	青	1本	200円	220円
EA765MP-213	黄	1本	200円	220円
EA765MP-214	緑	1本	200円	220円
EA765MP-215	桃	1本	200円	220円
EA765MP-216	白	1本	200円	220円
EA765MP-220	黒	10本	2,000円	2,200円
EA765MP-221	赤	10本	2,000円	2,200円
EA765MP-222	青	10本	2,000円	2,200円
EA765MP-223	黄	10本	2,000円	2,200円
EA765MP-224	緑	10本	2,000円	2,200円
EA765MP-225	桃	10本	2,000円	2,200円
EA765MP-226	白	10本	2,000円	2,200円

- 線幅…2.2~2.8mm
- 油性
- 中字
- 速乾性があり環境にも対応したアルコール溶剤を使用。
- 金属・ガラス・プラスチック、ゴム、木材に使用できます。

[油性]蛍光塗料スプレー

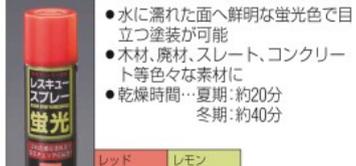

品番	カラー	内容量 (ml)	使用温度範囲	価格	税込価格 (10%)
EA942EV-6	レッド	300	10~30℃	2,800円	3,080円
EA942EV-7	レモン	300	10~30℃	2,800円	3,080円

- 水に濡れた面へ鮮明な蛍光色で目立つ塗装が可能
- 木材、腐材、スレート、コンクリート等色々な素材に
- 乾燥時間…夏期:約20分
冬期:約40分

[中字]油性耐熱耐候マーカーセット



品番	インク色	入数	価格	税込価格 (10%)
EA942CD-77	7色セット	7本	4,200円	4,620円
EA942CD	5色セット	5本	3,100円	3,410円
EA942CD-1	赤	1本	550円	605円
EA942CD-2	白	1本	550円	605円
EA942CD-3	黒	1本	550円	605円
EA942CD-4	緑	1本	550円	605円
EA942CD-5	銀	1本	550円	605円
EA942CD-6	黄	1本	550円	605円
EA942CD-7	青	1本	550円	605円

- 機械操作の保護や安全管理に最適です
 - 電子機器等の操作部分で、管理者以外が触れないように色で区別できます。
 - 耐熱温度
- | 耐熱温度 | ガラス | アルミ | 鉄 | ステンレス | セラミックス |
|------|------|------|------|-------|--------|
| 赤 | 300℃ | 500℃ | 500℃ | 500℃ | 500℃* |
| 白 | 300℃ | 500℃ | 600℃ | 800℃ | 1000℃* |
| 黒 | 300℃ | 500℃ | 600℃ | 800℃ | 1000℃* |
| 緑 | 300℃ | 500℃ | 600℃ | 800℃ | 1000℃* |
| 銀 | 300℃ | 500℃ | 600℃ | 600℃ | 600℃* |
| 黄 | 300℃ | 400℃ | 400℃ | 400℃ | 400℃* |
| 青 | 300℃ | 500℃ | 600℃ | 800℃ | 1000℃* |

- 中字 ●線幅…2~2.5mm
- アルミや鉄、ステンレス等の表面へのマーキングに (マーキング後は熱を有しても消えませんが)
- 収納袋は予告無く色変更する事がございます。(EA942CD-CD-77のみ)

[中字]油性ペイントマーカー




品番	インク色	価格	税込価格 (10%)
EA765MP-50B	茶	210円	231円
EA765MP-50C	取扱い中止	210円	231円

[中字]油性ペイントマーカー



品番	インク色	入数	価格	税込価格 (10%)
EA765MR-9B	桃	1本	170円	187円
EA765MR-14B	白	1本	170円	187円
EA765MR-9	桃	10本	1,600円	1,760円
EA765MR-14	白	10本	1,600円	1,760円

マーカー線幅(原寸大)

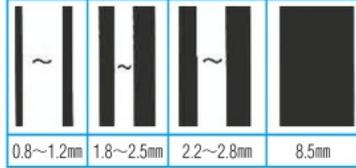

◎マークはグリーン購入適合商品です。