


カラーゴムシート

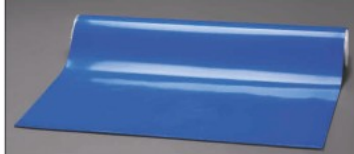

品番	幅 (m)	長さ (m)	厚み (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA997RB-205B	1	5	2.0	42,800円	47,080円
EA997RB-405B	1	5	4.0	66,000円	72,600円
EA997RB-210B	1	10	2.0	86,000円	94,600円

- 材質…SBR系ゴム板
- 耐熱温度…70℃ ●屋内用
- 作業台のクッションに。
- 作業現場の足元汚れ防止。

疲労軽減マット(抗菌・静電気防止)



品番	幅 (m)	長さ (m)	厚み (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA997RX-138A	1	10	2	95,500円	105,050円

- 材質…合成ゴム ●重量…約30kg
- 保温性が高く、耐久性を高めたソフトマット。
- 立ち作業の疲労を軽減します。
- 防災適合品

ノンスリップマット(外部階段用)



品番	サイズ (mm)	厚み (mm)	カラー	価格	税込価格 (10%)
EA997RC-71	500×900	10	ブラウン	12,900円	14,190円
EA997RC-72	500×900	10	グレー	12,900円	14,190円
EA997RC-73	500×1200	10	ブラウン	15,000円	16,500円
EA997RC-74	500×1200	10	グレー	15,000円	16,500円

- 材質…合成ゴム (1枚価格)
- ゴムチップが音と振動を吸収し騒音防止にも効果があります。


ノンスリップマット(一般階段用)



品番	サイズ (mm)	厚み (mm)	カラー	価格	税込価格 (10%)
EA997RC-61	310×900	10	ブラウン	9,000円	9,900円
EA997RC-62	310×900	10	グレー	9,000円	9,900円

- 材質…合成ゴム (1枚価格)
- ゴムチップが音と振動を吸収し騒音防止にも効果があります。

養生クロス(壁面用)

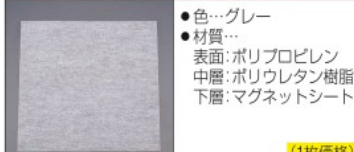

品番	幅 (mm)	長さ (mm)	厚さ (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA911BA-65	450mm	450mm	8mm	4,300円	4,730円

- 色…グレー
- 材質…
表面: ポリプロピレン
中層: ポリウレタン樹脂
下層: マグネットシート

カラーゴムシート



品番	幅 (m)	長さ (m)	厚み (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA997RB-205G	1	5	2.0	42,800円	47,080円
EA997RB-405G	1	5	4.0	66,000円	72,600円
EA997RB-210G	1	10	2.0	86,000円	94,600円

- 材質…SBR系ゴム板 ●耐熱温度…70℃ ●屋内用
- 倉庫、工場の足元及び通路のクッションとしてご利用下さい。

再生ゴムクッションマット(寒冷地対応)



品番	サイズ (mm)	厚み (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA997RX-36	450×750	約10	2,930円	3,223円
EA997RX-37	600×900	約10	3,900円	4,290円

- 材質…再生ゴムチップ
- 粒径の異なるチップの組合せにより、滑りにくい表面加工
- ★独自の凹凸構造で、冬期のマット表面につく薄氷を踏圧で割ることが出来ます。

ノンスリップマット(通路・踊り場用)



品番	サイズ (mm)	厚み (mm)	カラー	価格	税込価格 (10%)
EA997RC-81	900×1200	10	ブラウン	16,800円	18,480円
EA997RC-82	900×1200	10	グレー	16,800円	18,480円
EA997RC-83	900×1800	10	ブラウン	23,300円	25,630円
EA997RC-84	900×1800	10	グレー	23,300円	25,630円

- 材質…合成ゴム (1枚価格)

羊毛フェルト



品番	サイズ (mm)	厚み (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA997XE-1.5	1820×1000	1.5	7,880円	8,668円
EA997XE-2	1820×1000	2	9,940円	10,934円
EA997XE-3	1820×1000	3	11,700円	12,870円
EA997XE-4	1820×1000	4	16,700円	18,370円
EA997XE-5	1820×1000	5	19,100円	21,010円
EA997XE-6	1820×1000	6	22,800円	25,080円
EA997XE-8	1820×1000	8	33,400円	36,740円
EA997XE-10	1820×1000	10	38,100円	41,910円

- 材質…羊毛フェルト


クッションシート



品番	幅 (m)	長さ (m)	厚み (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA997RB-41	1	2	2.3	5,860円	6,446円
EA997RB-42	1	2	5	13,100円	14,410円
EA997RB-43	1	2	9	13,500円	14,850円
EA997RB-46	1	5	2.3	12,900円	14,190円
EA997RB-47	1	5	5	28,900円	31,790円
EA997RB-48	1	5	9	33,600円	36,960円
EA997RB-51	1	10	2.3	25,800円	28,380円
EA997RB-52	1	10	5	58,000円	63,800円
EA997RB-53	1	10	9	61,000円	67,100円

- 材質…ポリ塩化ビニール
- クッション性・安全性・保温性に優れています。
- ベースに使用しているPVC発泡シートは断熱性に優れ、床からの冷えを防ぎます。


ノンスリップマット

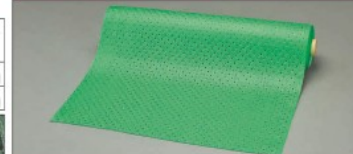

品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚み (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA997RA-90	920	10	3.2	66,000円	72,600円

- 材質…PVC
- 表面の特殊エンボス加工が縦横からの力を分散、水気の多い場所でも高いノンスリップ効果を発揮

ビニールマット

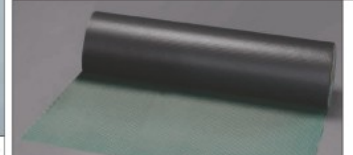

品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚み (mm)	カラー	価格	税込価格 (10%)
EA997RB-67	910	20	1.7	グリーン	28,900円	31,790円

- 材質…ポリ塩化ビニール
- 表面は防滑・ノンスリップに効果的なピラミッド加工

表面形状

硬質フェルトボード(吸音型)



品番	サイズ (mm)	厚み (mm)	カラー	価格	税込価格 (10%)
EA979AB-41	300×300	9	グレー	610円	671円
EA979AB-42	300×300	9	ブラック	610円	671円
EA979AB-43	300×300	9	ライトブルー	610円	671円
EA979AB-44	300×300	9	オレンジ	610円	671円
EA979AB-51	400×400	9	グレー	1,060円	1,166円
EA979AB-52	400×400	9	ブラック	1,060円	1,166円
EA979AB-53	400×400	9	ライトブルー	1,060円	1,166円
EA979AB-54	400×400	9	オレンジ	1,060円	1,166円

- 材質…ポリエステル
- 石膏ピン6本入
- 室内の壁面に取付けることで、騒音の吸収・防音効果を発揮します。
- 通気性・防炎性・耐摩耗性にも優れています。
- 日常の一般的な音(1~2kHz)を35~60%吸収します。人間が不快に感じる高音(2~4kHz)を60~80%吸収します。


ビニールマット



品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚み (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA997RB-501	910	10	1.8	16,600円	18,260円

- 材質…再生塩化ビニール
- 半透明のシートで、下地の表示や色を残したまま設置可能
- 格子状や養生など、多目的に使用できます。


セーフティーマット

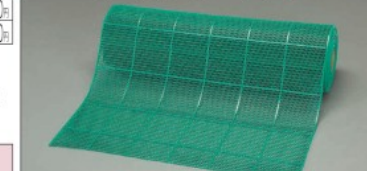

品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚み (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA997RC-101	900	10	3	23,400円	25,740円

- 材質…PVC
- 透水養生マット
- 六角形メッシュによる高い透水性。
- 格子状のガイドにより裂けにくいです。
- 表面の凸形状でグリップ力アップ。

ノンスリップマット

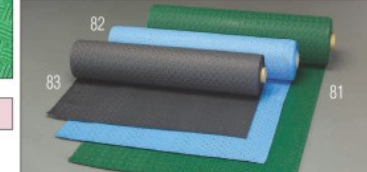

品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚み (mm)	カラー	価格	税込価格 (10%)
EA997RA-81	920	10	2	グリーン	27,400円	30,140円
EA997RA-82	920	10	2	ブルー	27,400円	30,140円
EA997RA-83	920	10	2	ラベンダー	27,400円	30,140円

- 材質…PVC
- 独自の表面形状でノンスリップ効果を発揮。
- 穴あき加工で排水性アップ。

セーフティーマット



品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚み (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA997RC-51	910	6	11	72,600円	79,860円

- 材質…塩化ビニール
- チューブ形状で水はけも良好、クッション性・耐久性・耐候性に優れます。
- 夏期は風通し良く、冬期は足元の温かさを保持します。

硬質フェルト



品番	サイズ (mm)	厚み (mm)	入数	価格	税込価格 (10%)
EA979AB-1	70×140×2	2	2	380円	418円
EA979AB-2	200×280×2	2	1	900円	990円

- 材質…硬質フェルト ●接着テープ付
- 自由に切って、フローリング等のキズ防止、防振、防音に

色と*の商品はチャーター便の為、2~3日余分に納期がかかる場合がございます。
又、車上渡しが基本となっております。