


表面保護シート



品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚さ (mm)	色	価格	税込価格 (10%)
EA944MR-11	100	100	0.05	青	2,900円	3,190円
EA944MR-12	150	100	0.05	青	4,780円	5,258円
EA944MR-13	500	100	0.05	青	14,200円	15,620円
EA944MR-14	1020	100	0.05	青	28,200円	31,020円
EA944MR-16	100	100	0.05	透明	2,900円	3,190円
EA944MR-17	150	100	0.05	透明	4,780円	5,258円
EA944MR-18	500	100	0.05	透明	14,200円	15,620円
EA944MR-19	1020	100	0.05	透明	28,200円	31,020円
EA944MR-71	50	100	0.05	青	1,420円	1,562円
EA944MR-72	200	100	0.05	青	5,430円	5,973円
EA944MR-73	300	100	0.05	青	9,020円	9,922円
EA944MR-74	50	100	0.05	透明	1,420円	1,562円
EA944MR-75	200	100	0.05	透明	5,430円	5,973円
EA944MR-76	300	100	0.05	透明	9,020円	9,922円

- 材質…基材:ポリエチレン
粘着剤:アクリル系
- 芯内径…76mm(3')
- アルミ、ステンレス等の金属板、アルミサッシ、プラスチック板、化粧板などに。


表面保護シート

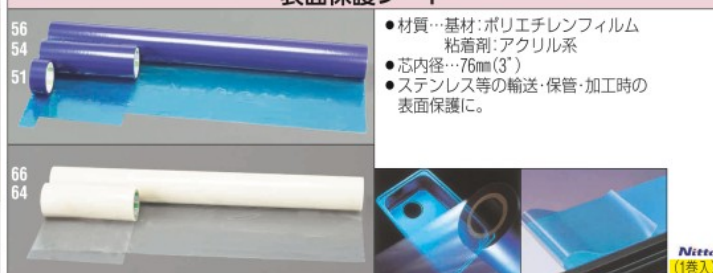

- 材質…基材:ポリエチレンフィルム
粘着剤:アクリル系
- 芯内径…76mm(3')
- ステンレス等の輸送・保管・加工時の表面保護に。

品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚さ (mm)	色	価格	税込価格 (10%)
EA944MR-51	50	100	0.07	ライトブルー	2,390円	2,629円
EA944MR-52	100	100	0.07	ライトブルー	4,770円	5,247円
EA944MR-53	200	100	0.07	ライトブルー	9,530円	10,483円
EA944MR-54	300	100	0.07	ライトブルー	13,500円	14,850円
EA944MR-55	500	100	0.07	ライトブルー	18,700円	20,570円
EA944MR-56	1020	100	0.07	ライトブルー	37,000円	40,700円

ナイロン人工皮革

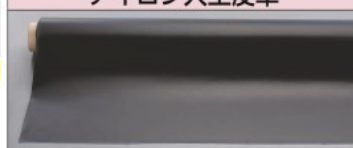


品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚み (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA911AR-5	1380	2	1.5	18,200円	20,020円

- 材質…クラリーノ(ナイロン、ポリウレタン)
- 表面フラット紋、艶有り
- ベルト、靴、靴、補強材に最適
- 天然皮革と比べて軽量で、水に強い人工皮革です。

合成皮革と人工皮革の違い

合成皮革⇒天然の布地を基材とし、合成樹脂を塗布したもの。
人工皮革⇒マイクロファイバーの布地(通常、不織布)に合成樹脂を含浸させたものを、そのまま使うか、それを基材とし合成樹脂を塗布したものである。
(長所)・品質が均一・安価・水をはじき汚れにくい・洗濯が容易・染色が容易など

ケブラーシート

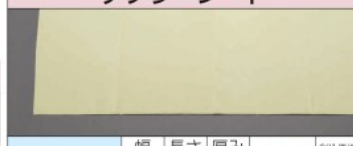

品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚み (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA911AV-1	1000	1	0.5	6,240円	6,864円
EA911AV-3	1000	3	0.5	18,800円	20,680円
EA911AV-5	1000	5	0.5	31,200円	34,320円

- 材質…ケブラー繊維100%
- 耐切削性、難燃性に優れた生地です。

ロングファスナー(粘着付)




品番	全長(m)	入数	価格	税込価格 (10%)
EA944LX-1	2.13	2巻	3,040円	3,344円

- 表裏両面仕様のジッパーで、開け閉めに便利です。
- 間仕切りシートやカーテン類などに簡易の出入口を作れます。

ご発注の際は入数をよくご確認ください。


ターポリンシート(ポリエステル帆布)

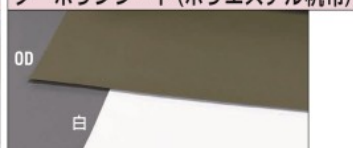

品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚み (mm)	色	価格	税込価格 (10%)
EA911AJ-10B	1030	10	0.56	OD	20,900円	22,990円
EA911AJ-25B	1030	25	0.56	OD	49,500円	54,450円
EA911AJ-10C	1030	10	0.56	白	20,900円	22,990円
EA911AH-10B	1030	10	0.65	OD	25,100円	27,610円

- 材質…ポリエステル、塩化ビニール
- 耐候・防水性に優れており、布製品に比べ丈夫で汚れにくく長持ちするので屋外に掲示する横断幕や看板用途の懸垂幕、テントや車両カバーなどに最適です。

蛍光ターポリンシート

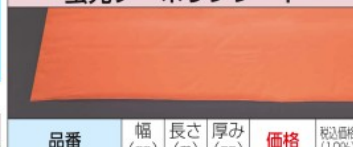

品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚み (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA911AM-31	1850	2	0.4	7,000円	7,700円
EA911AM-32	1850	5	0.4	17,000円	18,700円

- 材質…PVC
- 腕草、安全幕、安全テープに最適です。

反射シート(スパークライト)



品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚み (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA911AR-51	20	2	0.4	860円	946円
EA911AR-52	30	2	0.4	1,290円	1,419円
EA911AR-53	50	2	0.4	2,150円	2,365円
EA911AR-56	20	10	0.4	4,070円	4,477円
EA911AR-57	30	10	0.4	6,070円	6,677円
EA911AR-58	50	10	0.4	10,200円	11,220円

- 材質…エスデル65%、コットン35%
- ユニチカスパークライト
- 粘着剤なし


ポリエステル人工皮革



品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚み (mm)	色	価格	税込価格 (10%)
EA911AR-1	1420	2	1.4	黒	15,600円	17,160円

- 材質…コードレ(ポリエステル)
- ベルト、靴、靴、補強材に最適
- 天然皮革と比べて軽量で、水に対して強い人工皮革です。

PVC発泡シート

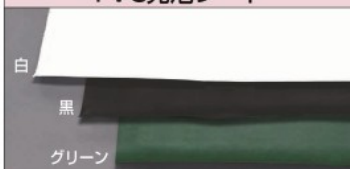

品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚み (mm)	色	価格	税込価格 (10%)
EA911AP-5A	920	5	0.8	白	6,600円	7,260円
EA911AP-10A	920	10	0.8	白	12,900円	14,190円
EA911AP-30A	920	30	0.8	白	35,000円	38,500円
EA911AP-5B	920	5	0.8	黒	6,600円	7,260円
EA911AP-10B	920	10	0.8	黒	12,900円	14,190円
EA911AP-5G	920	5	0.8	グリーン	6,600円	7,260円
EA911AP-10G	920	10	0.8	グリーン	12,900円	14,190円

- 材質…PVC(塩化ビニール)発泡シート
裏面モス(レーヨン)貼り
- 物品カバー、袋物、シート等に
- 風合い良く加工しやすい。

ナイロンシート



裏面PUコート

品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚み (mm)	色	価格	税込価格 (10%)
EA952AG-5A	1170	5	0.18	黄	3,100円	3,410円
EA952AG-10A	1170	10	0.18	黄	6,000円	6,600円
EA952AG-20A	1170	20	0.18	黄	11,700円	12,870円
EA952AG-5B	1170	5	0.18	黒	3,100円	3,410円
EA952AG-10B	1170	10	0.18	黒	6,000円	6,600円
EA952AG-20B	1170	20	0.18	黒	11,700円	12,870円
EA952AG-5C	1170	5	0.18	オレンジ	3,100円	3,410円
EA952AG-10C	1170	10	0.18	オレンジ	6,000円	6,600円
EA952AG-20C	1170	20	0.18	赤	11,700円	12,870円
EA952AG-5D	1170	5	0.18	赤	3,100円	3,410円
EA952AG-10D	1170	10	0.18	赤	6,000円	6,600円
EA952AG-20D	1170	20	0.18	赤	11,700円	12,870円
EA952AG-5E	1170	5	0.18	グリーン	3,100円	3,410円
EA952AG-10E	1170	10	0.18	グリーン	6,000円	6,600円
EA952AG-20E	1170	20	0.18	スカイ	11,700円	12,870円
EA952AG-5F	1170	5	0.18	スカイ	3,100円	3,410円
EA952AG-10F	1170	10	0.18	スカイ	6,000円	6,600円
EA952AG-20F	1170	20	0.18	スカイ	11,700円	12,870円

裏面PVCコート

品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚み (mm)	色	価格	税込価格 (10%)
EA952AG-31	1170	5	0.6	OD	7,500円	8,250円
EA952AG-32	1170	10	0.6	OD	15,000円	16,500円

- 材質…5A～20F:100%ナイロン(210デニール)
-31、-32:ナイロン(420デニール)
- 打込本数(1インチ角)110本(5A～20F)
- カバー、袋物、エプロン、敷物など雑貨に最適。

ナイロンシート



裏面PUコート

品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚み (mm)	色	価格	税込価格 (10%)
EA911AS-1	1170	5	0.6	黒	10,400円	11,440円
EA911AS-2	1170	10	0.6	黒	20,300円	22,330円
EA911AS-11	1170	5	0.6	OD	10,400円	11,440円
EA911AS-12	1170	10	0.6	OD	20,300円	22,330円

裏面PVCコート

品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚み (mm)	色	価格	税込価格 (10%)
EA911AS-101	1170	5	0.6	黒	12,000円	13,200円
EA911AS-102	1170	10	0.6	黒	22,800円	25,080円
EA911AS-111	1100	5	0.6	OD	12,000円	13,200円
EA911AS-112	1100	10	0.6	OD	22,800円	25,080円

- 材質…ナイロン(1680デニール)
- 物品カバー、袋、靴に最適です。

PUとPVCの特長

PU…ポリウレタン樹脂の略で、弾力性・柔軟性が高いです。通気性・撥水性も高く、メンテナンスが簡単です。
PVC…塩化ビニル樹脂の略で、耐久性が高く汚れに強い為、水や中性洗剤で汚れを拭くことが可能です。