

綿帆布(撥水)



品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚み (mm)	色	価格	税込価格 (10%)
EA911AK-521	1100	5	0.55	生成	8,000円	8,800円
EA911AK-522	1100	5	0.55	オフ白	8,000円	8,800円
EA911AK-523	1100	5	0.55	カーキ	8,000円	8,800円
EA911AK-524	1100	5	0.55	ダークグリーン	8,000円	8,800円
EA911AK-525	1100	5	0.55	ブラウン	8,000円	8,800円
EA911AK-526	1100	5	0.55	ネイビー	8,000円	8,800円
EA911AK-527	1100	5	0.55	黒	8,000円	8,800円
EA911AK-531	1100	10	0.55	生成	15,600円	17,160円
EA911AK-532	1100	10	0.55	オフ白	15,600円	17,160円
EA911AK-533	1100	10	0.55	カーキ	15,600円	17,160円
EA911AK-534	1100	10	0.55	ダークグリーン	15,600円	17,160円
EA911AK-535	1100	10	0.55	ブラウン	15,600円	17,160円
EA911AK-536	1100	10	0.55	ネイビー	15,600円	17,160円
EA911AK-537	1100	10	0.55	黒	15,600円	17,160円

●材質…綿100% ●染糊付弱撥水加工 ●#11号
*色物は色落ちの可能性があります。


綿帆布(撥水)



品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚み (mm)	色	価格	税込価格 (10%)
EA911AK-501	1100	5	1	生成	9,890円	10,879円
EA911AK-502	1100	5	1	オフ白	9,890円	10,879円
EA911AK-503	1100	5	1	カーキ	9,890円	10,879円
EA911AK-504	1100	5	1	ダークグリーン	9,890円	10,879円
EA911AK-505	1100	5	1	ブラウン	9,890円	10,879円
EA911AK-506	1100	5	1	ネイビー	9,890円	10,879円
EA911AK-507	1100	5	1	ブラック	9,890円	10,879円
EA911AK-511	1100	10	1	生成	19,600円	21,560円
EA911AK-512	1100	10	1	オフ白	19,600円	21,560円
EA911AK-513	1100	10	1	カーキ	19,600円	21,560円
EA911AK-514	1100	10	1	ダークグリーン	19,600円	21,560円
EA911AK-515	1100	10	1	ブラウン	19,600円	21,560円
EA911AK-516	1100	10	1	ネイビー	19,600円	21,560円
EA911AK-517	1100	10	1	ブラック	19,600円	21,560円

●材質…綿100% ●染糊付弱撥水加工 ●#8号
*色物は色落ちの可能性があります。

綿帆布(防水)

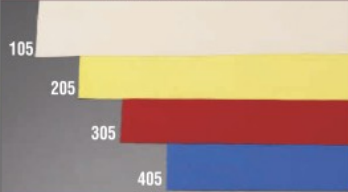

品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚み (mm)	色	価格	税込価格 (10%)
EA911AK-105	920	5	0.8	生成	11,400円	12,540円
EA911AK-205	920	5	0.8	黄	11,400円	12,540円
EA911AK-305	920	5	0.8	赤	11,400円	12,540円
EA911AK-405	920	5	0.8	青	11,400円	12,540円

●材質…綿100% ●糸の太さ…9号
●染樹脂、パラフィン防水加工
●幌、シート、袋物、保持袋等に最適

[OD色]綿帆布(防水)



品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚み (mm)	糸の太さ	価格	税込価格 (10%)
EA911AK-2	920	2	0.8	9号	5,720円	6,292円
EA911AK-5	920	5	0.8	9号	12,600円	13,860円
EA911AK-10	920	10	0.8	9号	24,600円	27,060円
EA911AL-2	920	2	1.0	16号	6,160円	6,776円
EA911AL-5	920	5	1.0	16号	13,900円	15,290円
EA911AL-10	920	10	1.0	16号	26,700円	29,370円

●材質…綿100% ●染樹脂、パラフィン防水加工
●幌、シート、袋物、保持袋等に最適

ポリエステル帆布



品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚み (mm)	色	価格	税込価格 (10%)
EA911AM-5A	920	5	0.9	生成り	16,500円	18,150円
EA911AM-5B	920	5	0.9	黒	16,500円	18,150円
EA911AM-5D	920	5	0.9	00	16,500円	18,150円

●材質…ポリエステル100%
●染樹脂、弱撥水、帯電防止加工
●屈曲やハタメキに強く、トラックシートや各種カバー、保持袋、鞆や雑貨の製作に最適です。


ビニールシート[防虫・防炎性]



品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚み (mm)	カラー	価格	税込価格 (10%)
EA911AF-41	2030	5	0.55	黄	24,900円	27,390円
EA911AF-42	2030	10	0.55	黄	49,800円	54,780円

●材質…軟質塩化ビニール+エステル系
●防虫、防炎タイプ

ビニールシート[耐油性]

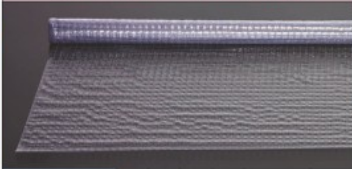

品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚み (mm)	カラー	価格	税込価格 (10%)
EA911AF-21A	2030	5	0.3	透明	12,600円	13,860円
EA911AF-22A	2030	10	0.3	透明	24,100円	26,510円
EA911AF-23A	2030	20	0.3	透明	44,800円	49,280円
EA911AF-26A	2030	5	0.42	透明	15,500円	17,050円
EA911AF-27A	2030	10	0.42	透明	31,200円	34,320円

●材質…軟質塩化ビニール+エステル系
●耐油性タイプ

ビニールシート[制電・防炎性]



品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚み (mm)	カラー	価格	税込価格 (10%)
EA911AF-31A	2030	5	0.3	透明	15,600円	17,160円
EA911AF-32A	2030	10	0.3	透明	31,200円	34,320円
EA911AF-33A	2030	20	0.3	透明	56,000円	61,600円
EA911AF-36A	2030	5	0.42	透明	18,300円	20,130円
EA911AF-37A	2030	10	0.42	透明	36,500円	40,150円
EA911AF-38A	2030	20	0.42	透明	65,500円	72,050円

●材質…軟質塩化ビニール+エステル系
●制電、防炎タイプ


[耐寒性]ビニールシート



品番	幅 (mm)	厚み (mm)	長さ (m)	価格	税込価格 (10%)
EA911AF-71	1.85	0.55	5	25,700円	28,270円
EA911AF-72	1.85	0.55	10	50,500円	55,550円
EA911AF-73	2.03	0.4	5	23,600円	25,960円
EA911AF-74	2.03	0.4	10	47,000円	51,700円

●材質…塩化ビニール
●冷蔵倉庫向き
●脆化温度…-40℃

[PVC製]フィルム

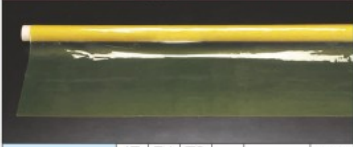

品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚み (mm)	カラー	価格	税込価格 (10%)
EA911AG-7	915	10	0.3	黄	6,920円	7,612円
EA911AG-27	915	10	0.5	黄	10,900円	11,990円
EA911AG-67	915	10	1.0	黄	28,900円	31,790円

●材質…PVC

[PVC製]フィルム



品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚み (mm)	カラー	価格	税込価格 (10%)
EA911AG-1	915	2	0.3	透明	1,410円	1,551円
EA911AG-2	915	5	0.3	透明	3,520円	3,872円
EA911AG-3	915	10	0.3	透明	6,920円	7,612円
EA911AG-4	915	25	0.3	透明	15,000円	16,500円
EA911AG-21	915	2	0.5	透明	2,380円	2,618円
EA911AG-22	915	5	0.5	透明	5,900円	6,490円
EA911AG-23	915	10	0.5	透明	10,900円	11,990円
EA911AG-24	915	15	0.5	透明	15,200円	16,720円
EA911AG-41	915	2	0.8	透明	4,920円	5,412円
EA911AG-42	915	5	0.8	透明	11,800円	12,980円
EA911AG-43	915	10	0.8	透明	22,500円	24,750円
EA911AG-61	915	2	1.0	透明	6,520円	7,172円
EA911AG-62	915	5	1.0	透明	15,200円	16,720円
EA911AG-63	915	10	1.0	透明	28,900円	31,790円

●材質…PVC

[ハトメ付]ビニールシート



品番	幅 (mm)	厚み (mm)	長さ (m)	価格	税込価格 (10%)
EA911AF-51	1.5m	0.3mm	2m	13,250円	14,575円
EA911AF-52	2m	0.3mm	2m	19,000円	20,900円
EA911AF-54	3m	0.3mm	2m	23,150円	25,465円
EA911AF-64	3m	0.3mm	2.5m	26,450円	29,095円

●ハトメ、Sカン付
●材質…塩化ビニール(透明糸入り防炎加工)
★下部には折径50mmの袋加工があり、チェーン等を入れておもりとして使用できます。(写真のチェーンは付属していません。)


スチールリンクチェーン



品番	全長	線径	使用荷重	価格	税込価格 (10%)
EA980SE-61	2m	5.5mm	200kg	1,410円	1,551円
EA980SE-62	5m	5.5mm	200kg	3,220円	3,542円
EA980SE-63	10m	5.5mm	200kg	6,170円	6,787円
EA980SE-64	30m	5.5mm	200kg	13,400円	14,740円
EA980SE-71	2m	6.5mm	250kg	2,340円	2,574円
EA980SE-72	5m	6.5mm	250kg	5,520円	6,072円
EA980SE-73	10m	6.5mm	250kg	10,650円	11,715円
EA980SE-74	30m	6.5mm	250kg	21,300円	23,430円

●材質…鉄(SWRM6) ●ユニクロメッキ ●溶接あり
●線径が大きく強度に優れたリンクチェーンです。

[PVC製]フィルム

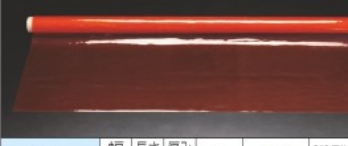

品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚み (mm)	カラー	価格	税込価格 (10%)
EA911AG-15	915	10	0.3	オレンジ	6,920円	7,612円
EA911AG-35	915	10	0.5	オレンジ	10,900円	11,990円

●材質…PVC


ビニールシート[耐候性]



品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚み (mm)	カラー	価格	税込価格 (10%)
EA911AF-1A	2030	5	0.15	透明	7,000円	7,700円
EA911AF-2A	2030	10	0.15	透明	13,900円	15,290円
EA911AF-3A	2030	20	0.15	透明	27,800円	30,580円
EA911AF-6A	2030	5	0.3	透明	11,700円	12,870円
EA911AF-7A	2030	10	0.3	透明	23,100円	25,410円
EA911AF-8A	2030	20	0.3	透明	41,400円	45,540円
EA911AF-11A	2030	5	0.55	透明	18,400円	20,240円
EA911AF-12A	2030	10	0.55	透明	36,400円	40,040円

●材質…軟質塩化ビニール+エステル系
●耐候タイプ


ビニールシート

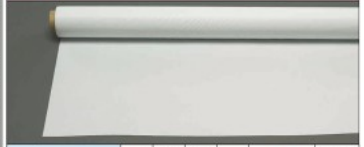

品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚み (mm)	カラー	価格	税込価格 (10%)
EA911AF-101	915	20	0.1	製地白	4,360円	4,796円
EA911AF-102	915	100	0.1	製地白	20,900円	22,990円

●材質…塩化ビニール
●水、汚れに強く、テーブルクロスとしても使用できます。
●水洗い可能


ビニールシート

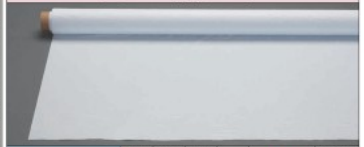

品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚み (mm)	カラー	価格	税込価格 (10%)
EA911AF-103	1370	20	0.1	製地白	6,600円	7,260円
EA911AF-104	1370	100	0.1	製地白	31,900円	35,090円

●材質…塩化ビニール

[PVC製]フィルム

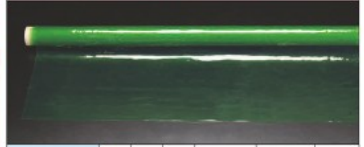

品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚み (mm)	カラー	価格	税込価格 (10%)
EA9						