

[PVC製] フィルム



| 品番 | 幅 (mm) | 長さ (m) | 厚み (mm) | カラー | 価格 | 税込価格 (10%) |
|------------|--------|--------|---------|-----|---------|------------|
| EA911AG-19 | 915 | 10 | 0.3 | 青 | 6,920円 | 7,612円 |
| EA911AG-39 | 915 | 10 | 0.5 | 青 | 10,900円 | 11,990円 |
| EA911AG-75 | 915 | 10 | 1.0 | 青 | 29,100円 | 32,010円 |

●材質…PVC

[PVC製] フィルム



| 品番 | 幅 (mm) | 長さ (m) | 厚み (mm) | 価格 | 税込価格 (10%) |
|-------------|--------|--------|---------|--------|------------|
| EA911AG-101 | 915 | 2 | 0.3 | 1,540円 | 1,694円 |
| EA911AG-102 | 915 | 5 | 0.3 | 3,410円 | 3,751円 |
| EA911AG-103 | 915 | 10 | 0.3 | 6,600円 | 7,260円 |

●材質…PVC ●カラー…半透明(梨地仕様)

[PVC製] フィルム



| 品番 | 幅 (mm) | 長さ (m) | 厚み (mm) | カラー | 価格 | 税込価格 (10%) |
|------------|--------|--------|---------|-----|---------|------------|
| EA911AG-83 | 915 | 10 | 0.3 | 緑 | 6,520円 | 7,172円 |
| EA911AG-86 | 915 | 10 | 0.5 | 緑 | 10,900円 | 11,990円 |
| EA911AG-87 | 915 | 2 | 0.8 | 緑 | 4,200円 | 4,620円 |
| EA911AG-92 | 915 | 10 | 1.0 | 緑 | 29,100円 | 32,010円 |

●材質…PVC

[PVC製] フィルム(粘着付)



| 品番 | 幅 (mm) | 長さ (m) | 厚み (mm) | カラー | 価格 | 税込価格 (10%) |
|-------------|--------|--------|---------|-----|---------|------------|
| EA911AG-301 | 915 | 2 | 0.3 | 透明 | 4,540円 | 4,994円 |
| EA911AG-302 | 915 | 5 | 0.3 | 透明 | 11,350円 | 12,485円 |

●材質…PVC ●裏面粘着付

ビニールシート[制電・防炎性]



| 品番 | 幅 (mm) | 長さ (m) | 厚み (mm) | 価格 | 税込価格 (10%) |
|-------------|--------|--------|---------|---------|------------|
| EA911AG-311 | 1370 | 10 | 0.2 | 10,500円 | 11,550円 |
| EA911AG-312 | 1370 | 10 | 0.3 | 15,900円 | 17,490円 |
| EA911AG-313 | 1370 | 10 | 0.5 | 26,100円 | 28,710円 |

●材質…軟質塩化ビニール ●色…透明
●防炎、静電、UVカット


[非塩ビ製] 透明フィルム



| 品番 | 幅 (mm) | 長さ (m) | 厚み (mm) | 価格 | 税込価格 (10%) |
|-------------|--------|--------|---------|---------|------------|
| EA911AG-201 | 915 | 2 | 0.3 | 2,420円 | 2,662円 |
| EA911AG-202 | 915 | 5 | 0.3 | 5,720円 | 6,292円 |
| EA911AG-203 | 915 | 10 | 0.3 | 11,000円 | 12,100円 |

●材質…PE+EVA+PE(3層構造)
●塩ビを含まず、環境への影響の少ないフィルムです。
●優れた加工性で一般汎用から文具まで幅広く対応

[非塩ビ製] 透明シート

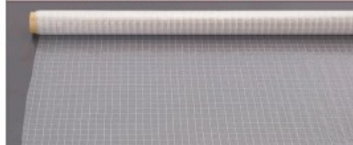

| 品番 | 幅 (mm) | 長さ (m) | 厚み (mm) | 価格 | 税込価格 (10%) |
|------------|--------|--------|---------|---------|------------|
| EA911AF-76 | 1.87 | 5 | 0.25 | 13,300円 | 14,630円 |
| EA911AF-77 | 1.87 | 10 | 0.25 | 25,700円 | 28,270円 |
| EA911AF-78 | 1.87 | 25 | 0.25 | 58,000円 | 63,800円 |

●材質…ポリオレフィン
●温度が下がっても塩ビシートと違いシートが硬くなりません。
●高周波ウエルダーによる溶着加工が可能。
●食品衛生法(容器・包装)適合


反射シート(スパークライト)



| 品番 | 幅 (mm) | 長さ (m) | 厚み (mm) | 価格 | 税込価格 (10%) |
|------------|--------|--------|---------|---------|------------|
| EA911AR-31 | 920 | 1 | 0.4 | 17,100円 | 18,810円 |
| EA911AR-41 | 20 | 2 | 0.4 | 820円 | 902円 |
| EA911AR-42 | 30 | 2 | 0.4 | 1,220円 | 1,342円 |
| EA911AR-43 | 50 | 2 | 0.4 | 2,040円 | 2,244円 |
| EA911AR-46 | 20 | 10 | 0.4 | 3,850円 | 4,235円 |
| EA911AR-47 | 30 | 10 | 0.4 | 5,770円 | 6,347円 |
| EA911AR-48 | 50 | 10 | 0.4 | 9,620円 | 10,582円 |

●材質…
シート部:ポリ塩化ビニール樹脂
ポリウレタン樹脂
ポリエステル系樹脂
反射材:ガラスビーズ
●腕章、安全標識、安全テープなどに
●視認範囲が非常に広く、目の位置が反射材から多少ずれても輝度を保持します。

シートカッター

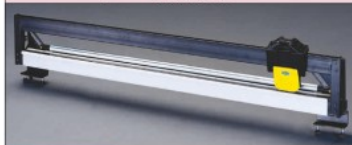

| 品番 | 適合シート幅 | 価格 | 税込価格 (10%) |
|--------------|----------|---------|------------|
| EA762EB-110 | 1060mm以下 | 44,000円 | 48,400円 |
| EA762EB-210 | 1500mm以下 | 59,500円 | 65,450円 |
| EA762EB-110B | 菱形替刃(1枚) | 1,100円 | 1,210円 |
| EA762EB-111B | 丸形替刃(1枚) | 7,660円 | 8,426円 |

| 品番 | サイズ(mm) (W×D×H) | 重量 (kg) |
|-------------|--------------------|------------|
| EA762EB-110 | 1250×100×210 | 8.7 |
| EA762EB-210 | 1760×100×210 | 11.4 |

●お客様組立品
●材質…本体:鉄、PVC、ABS、
ナイロン部品
●クランプサイズ…32~38mm
●各種シートや紙等の
切断作業に

ロールカッター

●ロール材質に合わせて
取り替えられる、2
種類の Cutter 付
●お客様組立品
●材質…
本体:鉄、ABS、
ナイロン、PVC部品

EA762EB-115:カウンター付

カウンター付

| 品番 | 適用ロールサイズ | | | サイズ(mm) (W×D×H) | 重量 (kg) | 価格 | 税込価格 (10%) |
|-------------|----------|--------|--------|--------------------|------------|----------|---------------|
| | 幅(mm) | 外径(mm) | 内径(mm) | | | | |
| EA762EB-115 | 1060以下 | 500以下 | 60~87 | 1370×830×1250 | 33 | 144,000円 | 158,400円 |

カウンター無

| 品番 | 適用ロールサイズ | | | サイズ(mm) (W×D×H) | 重量 (kg) | 価格 | 税込価格 (10%) |
|-------------|----------|--------|--------|--------------------|------------|---------|---------------|
| | 幅(mm) | 外径(mm) | 内径(mm) | | | | |
| EA762EB-100 | 1060以下 | 800以下 | 60~87 | 1370×830×1250 | 27 | 79,500円 | 87,450円 |
| EA762EB-200 | 1500以下 | 800以下 | 60~87 | 1880×830×1250 | 30.2 | 96,000円 | 105,600円 |

替刃(1枚)

| | | | |
|--------------|----------|--------|--------|
| EA762EB-110B | 菱形替刃(1枚) | 1,100円 | 1,210円 |
| EA762EB-111B | 丸形替刃(1枚) | 7,660円 | 8,426円 |

ロールスタンド



| 品番 | 適用ロールサイズ(mm) | | | サイズ W×D×H(mm) | 重量 (kg) | 価格 | 税込価格 (10%) |
|-----------|--------------|-------|-------|------------------|------------|---------|---------------|
| | 幅 | 外径 | 内径 | | | | |
| EA957AG-1 | 1550以下 | 900以下 | 32~80 | 1860×810×1170 | 20.0 | 38,700円 | 42,570円 |
| EA957AG-2 | 1550以下 | 650以下 | 32~80 | 1860×810×1170 | 23.6 | 47,800円 | 52,580円 |

●扱いにくいロール材を
安全&きれいに整理
できます
●お客様組立品

1:ロールセット時

2:ロールセット時

ロールラック(壁掛け型)



| 品番 | 適用ロールサイズ(mm) | | | 価格 | 税込価格 (10%) |
|-----------|--------------|-----------|-----------|---------|---------------|
| | 幅 | 外径 | 内径 | | |
| EA957AG-5 | 1550 以下 | 900 以下 | 32~ 80 | 27,000円 | 29,700円 |

●扱いにくいロール材を
安全&きれいに整理
できます
●お客様組立品
●壁取付時は、取付用ボルトが別途8本必要です。

| サイズ W×D(mm) | 重量 (kg) | 取付穴径 (mm) |
|----------------|------------|--------------|
| 1850×750 | 14.2 | 約5.8 |



ロールセット時

ロールカッター

●扱いにくいロール材
を安全&きれいに整理
できます
●お客様組立品

| 品番 | 適用ロールサイズ(mm) | | | 価格 | 税込価格 (10%) |
|------------|--------------|-----------|-----------|---------|---------------|
| | 幅 | 外径 | 内径 | | |
| EA957AG-7* | 1550 以下 | 900 以下 | 32~ 80 | 89,000円 | 97,900円 |

| サイズ W×D×H(mm) | 重量 (kg) |
|------------------|------------|
| 950×1050×1850 | 32.6 |

●ガイド&カッター付きできれいに裁断できます。
●キャスター付きで移動に便利です。*の商品はチャーター便の為、2~3日
余分に納期がかかる場合がございます。
又、車上渡し基本となっております。

関連商品はコチラ!

■各種梱包用品



■緩衝シート P.1438

■梱包用ラップ P.1368