


エアフィルター (環境型長寿命)

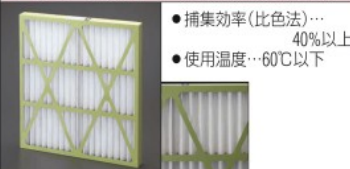

- 捕集効率 (比色法) ... 40%以上
- 使用温度 ... 60℃以下

品番	サイズ (mm)		価格	税込価格 (10%)
	幅×長さ	厚さ		
EA997PK-1	289×594	45	4,100円	4,510円
EA997PK-2	492×492	45	4,730円	5,203円
EA997PK-3	594×594	45	6,620円	7,282円

- 材質 ... フレーム: 色板紙 (再生紙)  
ろ材: 合成繊維不織布  
セパレータ: 強化ダンボール (再生紙)  
シール剤: 特殊接着剤
- 焼却時にダイオキシン等の有害物質が発生しません。
- 通常のフィルターよりも高性能で長寿命を誇り、メンテナンスコストの低減が図れます。
- 金属類・合板を一切使用していないため、軽量でかつ安全に取り扱うことが可能です。

パンチングメタル (アルミ)



穴径2mm・ピッチ3.5mm				
品番	サイズ (mm)	厚み (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA952B-301	500×500	1.0	6,060円	6,666円
EA952B-311	500×1000	1.0	11,600円	12,760円

- 材質 ... アルミ鋼板


パンチングメタル (スチール)



穴径1mm・ピッチ2mm				
品番	サイズ (mm)	厚み (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA952B-201	457×457	0.5	3,760円	4,136円
EA952B-211	457×914	0.5	6,930円	7,623円

- 材質 ... 冷延鋼板


エアフィルター

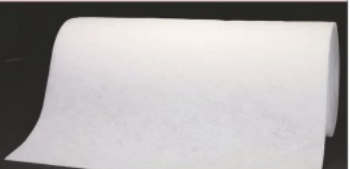

品番	サイズ		価格	税込価格 (10%)
	幅×長さ (mm)	厚さ (mm)		
EA997PA-8*	1.6×30	8 (±2)	92,000円	101,200円
EA997PA-10*	1.6×30	10 (±2)	137,000円	150,700円
EA997PA-20*	1.6×20	20 (±3)	143,000円	157,300円

- 材質 ... ポリエステル、モダアクリル
- 標準風速 ... 2.5m/s
- 平均捕集効率 ... 8-63%、-10:73%、-20:82%
- 使用温度 ... 80℃まで
- 重量 ... 8:7.5kg、-10:14.7kg、-20:19.5kg
- 外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。
- 数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。
- 自動巻取エアフィルター装置にも使用できます。(PA-20のみ)

保護フィルム付パンチングメタル (アルミ)

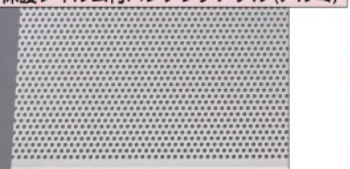

穴径3mm・ピッチ5mm				
品番	サイズ (mm)	厚み (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA952B-351	500×500	1.0	6,350円	6,985円
EA952B-371	500×500	1.5	7,070円	7,777円

- 材質 ... アルミ鋼板
- 片面にポリエチレン製の保護フィルム付
- 輸送や施工時に表面を保護し、仕上がりがまで美観を保ちます。

パンチングメタル (スチール)



穴径2mm・ピッチ3mm				
品番	サイズ (mm)	厚み (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA952B-202	457×457	0.5	3,470円	3,817円
EA952B-212	457×914	0.5	6,350円	6,985円

- 材質 ... 冷延鋼板

ナイロンメッシュ



カラー:黒					
品番	幅 (mm)	長さ (m)	目合 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA952AE-1	920	5	0.6	6,650円	7,315円
EA952AE-2	920	10	0.6	13,300円	14,630円
EA952AE-4	920	25	0.6	31,800円	34,980円

- 材質 ... ナイロン100%

ナイロンメッシュ



カラー:黒					
品番	幅 (mm)	長さ (m)	目合 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA952AF-1	950	5	1	9,800円	10,780円
EA952AF-2	950	10	1	19,100円	21,010円

- 材質 ... ナイロン100%
- ナイロンモノフィラメントを使用した織物です。
- コシがあり、網戸などに最適です。

パンチングメタル (スチール)



穴径5mm・ピッチ8mm				
品番	サイズ (mm)	厚み (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA952B-205	457×457	0.5	2,990円	3,289円
EA952B-225	457×457	1.0	3,470円	3,817円

- 材質 ... 冷延鋼板

パンチングメタル (スチール)



穴径3mm・ピッチ4mm				
品番	サイズ (mm)	厚み (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA952B-203	457×457	0.5	3,180円	3,498円
EA952B-223	457×457	1.0	3,600円	3,960円

- 材質 ... 冷延鋼板

パンチングメタル (打抜鋼板)

パンチングメタルとはブレスの金型で穴開け加工を施した金属板です。金網の一種とされますが、耐摩耗性が高く、目が崩れることがありません。機械類や装置のカバー・間仕切・ダクト・フィルターなど、通気・排気や強度を要求される場合で利用されています。

ナイロンメッシュ



カラー:黒					
品番	幅 (mm)	長さ (m)	目合 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA952AE-21	920	5	2	3,500円	3,850円
EA952AE-22	920	10	2	6,800円	7,480円
EA952AE-24	920	25	2	16,500円	18,150円

- 材質 ... ナイロン100%

ナイロンメッシュ



カラー:黒					
品番	幅 (mm)	長さ (m)	目合 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA952AE-25	920	5	2	3,500円	3,850円
EA952AE-26	920	10	2	6,800円	7,480円
EA952AE-28	920	25	2	16,500円	18,150円

防虫網



品番	幅 (mm)	長さ (m)	メッシュ数	目開 (mm)	線径 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA952AD-81	910	6	20	1.03	0.24	1,640円	1,804円
EA952AD-82	910	6	24	0.84	0.22	1,900円	2,090円

- 材質 ... 耐候性ポリプロピレン
- カラー ... グレー
- 耐候性に優れる網戸用防虫網
- 高メッシュ品は防虫性、低メッシュ品は通気性に優れます。


パンチングメタル (スチール)



穴径3mm・ピッチ5mm				
品番	サイズ (mm)	厚み (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA952B-204	457×457	0.5	3,030円	3,333円
EA952B-224	457×457	1.0	3,530円	3,883円

- 材質 ... 冷延鋼板

パンチングメタル (スチール)

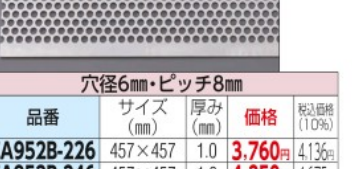

穴径6mm・ピッチ8mm				
品番	サイズ (mm)	厚み (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA952B-226	457×457	1.0	3,760円	4,136円
EA952B-246	457×457	1.6	4,250円	4,675円

- 材質 ... 冷延鋼板

\*の商品はチャーター便の為、2~3日余分に納期がかかる場合がございます。又、車上渡しが基本となっております。