

ドア用

建物補強用

家具用


【耐候性】ビニールシート



品番	幅	厚み	長さ	価格	税込価格 (10%)
EA911AF-1A	2.03m	0.15mm	5m	7,000円	7,700円
EA911AF-2A	2.03m	0.15mm	10m	13,900円	15,290円
EA911AF-3A	2.03m	0.15mm	20m	27,800円	30,580円
EA911AF-6A	2.03m	0.3mm	5m	11,700円	12,870円
EA911AF-7A	2.03m	0.3mm	10m	23,100円	25,410円
EA911AF-8A	2.03m	0.3mm	20m	41,400円	45,540円
EA911AF-11A	2.03m	0.55mm	5m	18,400円	20,240円
EA911AF-12A	2.03m	0.55mm	10m	36,400円	40,040円

●材質…エステル系、軟質塩化ビニール
●耐候タイプ
●遮音、断熱効果、ダスト、虫類の侵入を防ぎます。
●色…透明


【耐油性】ビニールシート

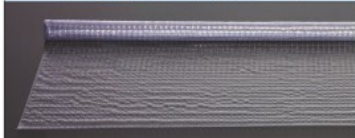

品番	幅	厚み	長さ	価格	税込価格 (10%)
EA911AF-21A	2.03m	0.3mm	5m	12,600円	13,860円
EA911AF-22A	2.03m	0.3mm	10m	24,100円	26,510円
EA911AF-23A	2.03m	0.3mm	20m	44,800円	49,280円
EA911AF-26A	2.03m	0.42mm	5m	15,500円	17,050円
EA911AF-27A	2.03m	0.42mm	10m	31,200円	34,320円

●材質…エステル系、軟質塩化ビニール
●耐油タイプ
●透明性に優れ、光線透過がよく見通し抜群です。
●色…透明

【制電性】ビニールシート

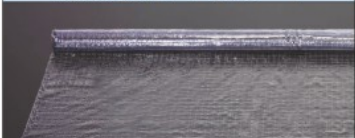

品番	幅	厚み	長さ	価格	税込価格 (10%)
EA911AF-31A	2.03m	0.3mm	5m	15,600円	17,160円
EA911AF-32A	2.03m	0.3mm	10m	31,200円	34,320円
EA911AF-33A	2.03m	0.3mm	20m	56,000円	61,600円
EA911AF-36A	2.03m	0.42mm	5m	18,300円	20,130円
EA911AF-37A	2.03m	0.42mm	10m	36,500円	40,150円
EA911AF-38A	2.03m	0.42mm	20m	65,500円	72,050円

●材質…エステル系、軟質塩化ビニール
●制電、防災タイプ
●色…透明

【防虫・防災】ビニールシート



品番	幅	厚み	長さ	価格	税込価格 (10%)
EA911AF-41	2.03m	0.55mm	5m	24,900円	27,390円
EA911AF-42	2.03m	0.55mm	10m	49,800円	54,780円

●材質…エステル系、軟質塩化ビニール
●色…黄色
●防虫、防災タイプ

UVクリアシート



品番	サイズ (m)	厚み (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA911AA-21	1.8×1.8	0.5	3,580円	3,938円
EA911AA-24	2.7×2.7	0.5	7,940円	8,734円
EA911AA-25	2.7×3.6	0.5	10,400円	11,440円

●材質…シート本体:ポリオレフィン
ハトメ:アルミニウム
周囲ロープ:ポリプロピレン
●耐候性に優れ従来品の3倍長持ちします。
●工場等での間仕切りカーテンや簡易テント、物品保護カバーに最適です。

不燃間仕切りシート



品番	幅	厚み	長さ	価格	税込価格 (10%)
EA911AF-105	1.1m	0.27mm	5m	16,000円	17,600円
EA911AF-110	1.1m	0.27mm	10m	32,000円	35,200円

●材質…基布:グラスファイバー100%、PVC
●不燃材料認定番号…NM-2125
●防災製品番号…F-21193
●国土交通大臣認定不燃材間仕切りシートです。
●透光率…60%


【耐寒性】ビニールシート



品番	幅 (m)	厚み (mm)	長さ (m)	価格	税込価格 (10%)
EA911AF-71	1.85	0.55	5	25,700円	28,270円
EA911AF-72	1.85	0.55	10	50,500円	55,550円
EA911AF-73	2.03	0.4	5	23,600円	25,960円
EA911AF-74	2.03	0.4	10	47,000円	51,700円

●材質…塩化ビニール
●冷蔵倉庫向き
●脆化温度…-40℃

のれん間仕切りシート

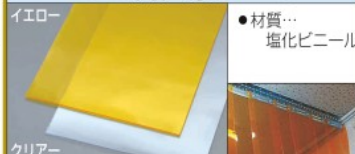

品番	幅	厚み	長さ	価格	税込価格 (10%)
EA911AF-220A	200mm	2mm	30m	35,000円	38,500円
EA911AF-230A	300mm	2mm	30m	53,000円	58,300円

●材質…塩化ビニール

クリアー: 静電仕様

品番	幅	厚み	長さ	価格	税込価格 (10%)
EA911AF-320A	200mm	2mm	30m	45,000円	49,500円
EA911AF-330A	300mm	2mm	30m	68,000円	74,800円

イエロー: 静電+防虫仕様

●シートを開けずに入りができるので、通用口の周仕切りに最適です。
●工場や倉庫などの高天井に対応。
●お好みの長さにカットしてご使用下さい。

シートフレーム



品番	材質	価格	税込価格 (10%)
EA970GA-1	スチール (ユニクロメッキ)	4,500円	4,950円
EA970GA-2	ステンレス (SUS304)	9,000円	9,900円

●全長…1m
●幅…75mm
●ハンガー溝幅…15mm
●のれんタイプのビニールシート吊り下げ用フレーム
●シートを開けずに入りができるので、通用口の周仕切りに最適です。
●節電や、防塵・防虫の対策として高い効果を発揮します。
●壁面付、天井付が可能です。

シートハンガー



材質: スチール (ユニクロメッキ)


品番	サイズ (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA970GC-1	150×61	800円	880円
EA970GC-2	250×61	1,000円	1,100円

材質: ステンレス

品番	サイズ (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA970GC-6	150×61	1,600円	1,760円
EA970GC-7	250×61	2,000円	2,200円

●のれんタイプのビニールシート吊り下げ用ハンガー
●シートを開けずに入りができるので、通用口の周仕切りに最適です。
●節電や、防塵・防虫の対策として高い効果を発揮します。

【非塩ビ製】透明シート

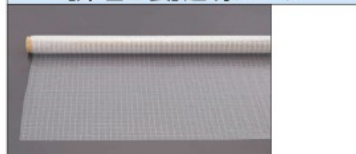

品番	幅	厚み	長さ	価格	税込価格 (10%)
EA911AF-76	1.87m	0.25mm	5m	13,300円	14,630円
EA911AF-77	1.87m	0.25mm	10m	25,700円	28,270円
EA911AF-78	1.87m	0.25mm	25m	58,000円	63,800円

●材質…ポリオレフィン
●温度が下がっても塩ビシートと違いシートが硬くなりません。
●高周波ウェルダーによる溶着加工が可能。
●食品衛生法 (容器・包装) 適合

間仕切りシート



品番	幅	厚み	長さ	価格	税込価格 (10%)
EA911AF-402	2.07m	0.45mm	2m	13,600円	14,960円
EA911AF-403	2.07m	0.45mm	3m	22,000円	24,200円
EA911AF-405	2.07m	0.45mm	5m	36,300円	39,930円

●材質…エステル系、PVC
●シートが風にあおられてバタバタしない様に下部にチェーン、ロープ等を通せる穴を加工しています。

シールブラシ

【差込型】シールブラシ (ゴムフレーム)



差込板厚: 0.6~1.5mm					差込板厚: 1.6~3.0mm						
品番	材質	色	長さ (mm)	価格	税込価格 (10%)	品番	材質	色	長さ (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA979KF-1A	PP	黄	1 30 48	4,160円	4,576円	EA979KH-1A	PP	黄	1 30 38	4,160円	4,576円
EA979KF-1B	PP	黒	1 30 48	4,160円	4,576円	EA979KH-1B	PP	黒	1 30 38	4,160円	4,576円
EA979KF-5A	PP	黄	5 30 48	17,800円	19,580円	差込板厚: 1.6~3.0mm					
EA979KF-5B	PP	黒	5 30 48	17,800円	19,580円	EA979KJ-1A	PP	黄	1 30 40	4,680円	5,148円
差込板厚: 1.6~3.0mm					EA979KJ-1B	PP	黒	1 30 40	4,680円	5,148円	
EA979KG-1A	PP	黄	1 30 53	4,680円	5,148円	●取付…差込式 (ビス穴加工ができない箇所) ●ブラシ線径…0.2mm					
EA979KG-1B	PP	黒	1 30 53	4,680円	5,148円						
EA979KG-1C	PBT	青	1 30 53	6,760円	7,436円						

シールブラシ (防虫仕様)

品番	材質	長さ (m)	サイズ (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA979J-1A	PP	1	20 59	8,160円	8,976円

●防虫対策…ブラシ素材に天然忌避剤 (コバイバオイル) を含浸
●ブラシ線径…0.3mm

虫対策

ロングファスナー (粘着付)

ファスナー幅: 6mm・総幅: 68mm

品番	全長	カラー	入数	価格	税込価格 (10%)
EA944LX-1	2.13m	青	2巻	3,040円	3,344円

●基材…布
●表裏両面仕様のジッパーで、開閉に便利です。
●粘着付

ホコリ対策 虫対策

