

[プリーツ型]簡易粉塵マスク(3層)



品番	捕集効率 (メーカ試験値)	吸気抵抗	価格	税込価格 (10%)
EA800MF	93%	5.7Pa	2,900円	3,190円

- マスク全体の面積が大きく、息苦しくありません。又、針金がわきからの漏れを防止します。
- 3層構造

[プリーツ型]簡易粉塵マスク(3層)



品番	捕集効率 (メーカ試験値)	吸気抵抗	価格	税込価格 (10%)
EA800MF-1	87%	3.3Pa	1,340円	1,474円

- 帯電フィルターを使用した粉塵用マスク。通気性が高く呼吸が楽。
- 3層構造

[プリーツ型]簡易粉塵マスク(4層)



品番	捕集効率 (メーカ試験値)	吸気抵抗	価格	税込価格 (10%)
EA800MF-2	97%	7.0Pa	2,580円	2,838円

- 超極細繊維フィルターとプレフィルターにより細かい粉塵を強力に捕集します。
- 4層構造

[プリーツ型]簡易粉塵マスク(4層)



品番	捕集効率 (メーカ試験値)	吸気抵抗	価格	税込価格 (10%)
EA800MF-3	88%	3.8Pa	4,100円	4,510円

- 帯電フィルターを使用した粉塵用簡易マスクです。繊維状活性炭を使用しており、臭いの軽減にも効果を発揮します。
- 4層構造

[プリーツ型]簡易粉塵マスク(4層)



品番	捕集効率 (メーカ試験値)	吸気抵抗	価格	税込価格 (10%)
EA800MF-4	97.4%	7.0Pa	6,080円	6,688円

- 高性能帯電フィルターに加え、繊維状活性炭(クラクティブ)を使用しています。粉じん捕集効果だけでなく防臭効果にも優れています。
- 4層構造

[プリーツ型]使い捨てマスク(3層)



品番	価格	税込価格 (10%)
EA800MF-5	1,290円	1,419円

- 非金属のノーズピースで顔のラインにフィットさせることができます。
- 3層構造

[プリーツ型]簡易粉塵マスク(3層)



品番	捕集効率 (メーカ試験値)	吸気抵抗	価格	税込価格 (10%)
EA800MF-6	96%	4.0Pa	2,700円	2,970円

- 材質…レーヨン、ポリプロピレン、ポリエチレン
- 吸汗サラサラシートでベタつきを軽減し、快適に作業ができます。
- 超極細繊維フィルターで高い通気性があります。
- 3層構造

[プリーツ型]使い捨てマスク(3層)



品番	価格	税込価格 (10%)
EA800MF-7	610円	671円

- 花粉・ほこりなどをしっかりガード
- 材質…レーヨン、ポリプロピレン
- 3層構造

[プリーツ型]不織布マスク(3層)



品番	価格	税込価格 (10%)
EA800MF-10	2,000円	2,200円

- 材質…ポリプロピレン3層、不織布
- 鼻にぴったりフィットするワイヤー入り
- あごまでカバーできるワイドな3段プリーツ
- 3層構造

[プリーツ型]マスク(3層)



品番	価格	税込価格 (10%)
EA800MF-22B	280円	308円

- 持ち運びに便利な個別包装
- 耳にやさしいやわらか型ゴムを採用し、長時間の使用も耳が痛くなりにくい。
- 花粉を99%カットするフィルターと頬部分のすき間を低減する特殊Vカット形状を採用。
- 3層構造

[プリーツ型]使い捨てマスク(3層)



品番	価格	税込価格 (10%)
EA800MF-36	390円	429円

- めがねが曇りにくい。
- ソフト平ムを使用しており耳が痛くなりくい。
- PFE、BFE、VFE捕集効率99%
- 3層構造

[プリーツ型]使い捨てマスク(2層)



品番	価格	税込価格 (10%)
EA800MF-41	800円	880円

- 通気性が良く、装着感に優れた衛生対策用マスク。食品加工場などでの衛生管理に。
- 2層構造

[プリーツ型]簡易粉塵マスク(3層)



品番	捕集効率 (メーカ試験値)	吸気抵抗	価格	税込価格 (10%)
EA800MF-43	95%	15.5Pa	1,560円	1,716円

- 粉塵の発生する作業、衛生管理等に。
- 帯電極細繊維フィルター入り
- 3層構造

[プリーツ型]クリーンルーム用マスク(3層)



品番	捕集効率 (メーカ試験値)	吸気抵抗	タイプ	価格	税込価格 (10%)
EA800MF-51	94.7%	7.0Pa	51	3,150円	3,465円
EA800MF-52	94.7%	7.0Pa	52	3,900円	4,290円

- プリント(ゴミ・繊維クズ)の出にくい特殊不織布を表側に、高性能フィルターを中側に使用しており、クリーンルームでの使用に適しています。
- 3層構造

[プリーツ型]クリーンルーム用マスク(3層)



品番	捕集効率 (メーカ試験値)	吸気抵抗	タイプ	価格	税込価格 (10%)
EA800MF-53	87.3%	3.3Pa	53	1,340円	1,474円
EA800MF-54	87.3%	3.3Pa	54	2,200円	2,420円

- 一般クリーンルーム、バイオクリーンルーム、食品加工など幅広い用途に使用できます。
- 3層構造

[プリーツ型]使い捨てマスク(2層)



品番	価格	税込価格 (10%)
EA800MH-11	360円	396円

- 材質…高品質不織布
- 花粉・ウイルスを含む飛沫をしっかりガード
- 口元の空間にゆとりがあり、頬部分がフィットする理想の立体型タイプ。
- 2層構造


[プリーツ型]使い捨てマスク(3層)



品番	価格	税込価格 (10%)
EA800MH-12	520円	572円

- 材質…高品質不織布
- 三層の高機能フィルターでバクテリア捕集効果率(BFE)95%
- 女性や子供にもピッタリの小さめサイズ
- 3層構造

[プリーツ型]使い捨てマスク(3層)

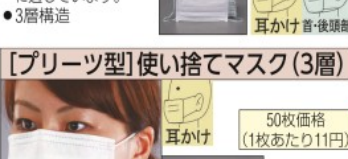

品番	価格	税込価格 (10%)
EA800MH-13	570円	627円

- 材質…高品質不織布
- 三層の高機能フィルターでバクテリア捕集効果率(BFE)95%
- プリーツを広げればフルサイズ、あごの下までカバーします。
- 3層構造

[プリーツ型]防臭マスク(4層)



品番	価格	税込価格 (10%)
EA800MH-21	2,270円	2,497円

- 材質…ポリプロピレン
- 微粒子を捕集する高性能・高機能活性炭入りマスクです。
- 防臭、防塵に優れた効果を発揮します。
- 4層構造

マスクの形状

平型	
フラットな形状で簡単に着用	
プリーツ型	
縦に広げて着用する一般的な形態	
立体型	
口元に空間ができ、べたつきにくい	

マスク 取り付け方

マスク 取り付け方

- 耳かけタイプ…耳にひっかけて固定。**
簡易使い捨てマスクに多くみられるタイプ。
- Handy Strapタイプ…首・後頭部で固定。**
Moldex社オリジナル。使用しないときは首からぶら下げておける便利なマスク。
- Smart Strapタイプ…首・後頭部で固定。**
Moldex社オリジナル。ストラップの締め具合を任意で調整でき、使用しないときは首からぶら下げておける便利なマスク。
- 首・後頭部かけタイプ(紐長さ調整可)…首・後頭部で固定。**
ストラップの締め具合を任意で調整できます。
- 首・後頭部かけタイプ…首・後頭部で固定。**
フードの上からでもマスクをつけることができます。