

### [N95] 粉塵用マスク (アメリカ)



首・後頭部

5枚価格 (1枚あたり310円)

品番	捕集効率	吸気抵抗	価格	税込価格 (10%)
EA800MJ-2	95%以上	25Pa以上	1,550円	1,705円

- 屋内外での粉塵作業環境での使用に適しています。
- 特殊ネット4層構造で型崩れを軽減
- 首・後頭部がけタイプ

### [N99] 粉塵用マスク (アメリカ)



首・後頭部

●排気弁により長時間の連続装着が可能

6A

5枚価格 (1枚あたり950円)

品番	捕集効率	吸気抵抗	入数	価格	税込価格 (10%)
EA800MJ-6	99%	25Pa以上	1枚	950円	1,045円
EA800MJ-106A	99%	25Pa以上	2枚	2,060円	2,266円
EA800MJ-6A	99%	25Pa以上	10枚	8,180円	8,998円

- 首・後頭部がけタイプ

### [N95] 粉塵用マスク (アメリカ)



首・後頭部

2枚価格 (-122:1枚あたり295円)

20枚価格 (-22:1枚あたり210円)

品番	捕集効率	吸気抵抗	サイズ	入数	価格	税込価格 (10%)
EA800MJ-122	95%以上	25Pa以上	M/L	2枚	590円	649円
EA800MJ-22	95%以上	25Pa以上	M/L	20枚	4,200円	4,620円

- 屋内外での粉塵作業環境での使用に適しています。
- 特殊ネット4層構造で型崩れ軽減
- どなたの顔にもピッタリ快適フィット
- 首・後頭部がけタイプ

### [N95] 粉塵用マスク (アメリカ)



首・後頭部

Handy Strap

15枚価格 (1枚あたり255円)

品番	捕集効率	吸気抵抗	価格	税込価格 (10%)
EA800MJ-22C	95%以上	25Pa以上	3,820円	4,202円

- ダスト(微粒子)用
- 未使用時に首に掛けておくことができます。
- 型崩れしにくくフィット感に優れたマスクです。
- 日本人仕様
- Handy Strapタイプ

### [N95] 粉塵用マスク (アメリカ)



首・後頭部

●型崩れしにくくフィット感に優れたマスクです。

20枚価格 (1枚あたり210円)

品番	捕集効率	吸気抵抗	価格	税込価格 (10%)
EA800MJ-23	95%以上	25Pa以上	4,200円	4,620円

- 日本人仕様
- 首・後頭部がけタイプ

### [N95] 粉塵用マスク (アメリカ)



首・後頭部

●ラテックスフリー


●型崩れしにくくフィット感に優れたマスクです。

●日本人仕様 ●首・後頭部がけタイプ

20枚価格 (1枚あたり253円)

品番	捕集効率	吸気抵抗	価格	税込価格 (10%)
EA800MJ-25	95%以上	25Pa以上	5,050円	5,555円

### [N95] 粉塵用マスク (快活呼吸型)

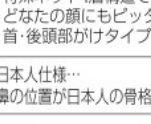

首・後頭部

●日本人仕様…  
鼻の位置が日本人の骨格にあう構造になっています。

10枚価格 (-41:1枚あたり230円)

2枚価格 (-142A:1枚あたり465円)

10枚価格 (-42:1枚あたり351円)

品番	捕集効率	吸気抵抗	サイズ	入数	価格	税込価格 (10%)
EA800MJ-41	95%以上	25Pa以上	S	10枚	2,300円	2,530円
EA800MJ-142A	95%以上	25Pa以上	M/L	2枚	930円	1,023円
EA800MJ-42	95%以上	25Pa以上	M/L	10枚	3,510円	3,861円

- 全体の表面積がほぼ倍になり、排気弁付タイプと同等な呼吸レベルを実現。
- 首・後頭部がけタイプ

### [N95] 防護マスク (アメリカ)



首・後頭部

●のれん型排気弁が呼吸の熱気やムシを排出。

10枚価格 (1枚あたり343円)

品番	捕集効率	吸気抵抗	価格	税込価格 (10%)
EA800ND-1	95%以上	343Pa以下	3,430円	3,773円

- 3面立体構造で携帯・保管時は便利な平面形状、使用時はカップ形状でフィット性に優れます。
- 首・後頭部がけタイプ

### [N95] 防護マスク (アメリカ)



首・後頭部

●あごを優しく包み込み、フィット性に優れています。

●首・後頭部がけタイプ

20枚価格 (1枚あたり138円)

品番	捕集効率	吸気抵抗	価格	税込価格 (10%)
EA800ND-2	95%以上	343Pa以下	2,750円	3,025円

### [N95] 防護マスク (アメリカ)



首・後頭部

●2面立体構造で携帯・保管時は便利な平面形状、使用時はカップ形状でフィット性に優れます。

●首・後頭部がけタイプ

50枚価格 (1枚あたり112円)

品番	捕集効率	吸気抵抗	価格	税込価格 (10%)
EA800ND-3	95%以上	343Pa以下	5,620円	6,182円

### [N95] 粉塵用マスク (折りたたみ式)



首・後頭部

20枚価格 (1枚あたり273円)

品番	捕集効率	吸気抵抗	価格	税込価格 (10%)
EA800MJ-20	95%以上	25Pa以上	5,460円	6,006円

- 研削・石採場等、高温多湿での粉塵の多い作業環境に適しています。
- 折りたたみ式で携帯に便利です。
- 首・後頭部がけタイプ

### [N95] 高温・多湿対応粉塵用マスク (アメリカ)



首・後頭部

2枚価格 (-132A:1枚あたり630円)

10枚価格 (-32:1枚あたり500円)

品番	捕集効率	吸気抵抗	入数	価格	税込価格 (10%)
EA800MJ-132A	95%以上	25Pa以上	2枚	1,260円	1,386円
EA800MJ-32	95%以上	25Pa以上	10枚	5,000円	5,500円

- 粉塵作業における高温・多湿環境での使用に適しています。
- 排気弁付
- 排気弁により長時間連続装着が可能
- 首・後頭部がけタイプ

### [P100] 超微細粉塵用マスク (アメリカ)



首・後頭部

紐調整

5枚価格 (1枚あたり1,952円)

品番	捕集効率	吸気抵抗	価格	税込価格 (10%)
EA800MJ-7	99.97%以上	25Pa以上	9,760円	10,736円

- 排気弁により長時間連続装着が可能。
- 毒性重金属粉塵環境、薬品製造、原子力発電、製鉄各工程での使用に適しています。
- 首・後頭部がけタイプ(紐長さ調整可)

### [N95] 防臭・粉塵用マスク (アメリカ)



首・後頭部

●有機溶剤・ガス臭を軽減します。

2枚価格 (-104:1枚あたり1,085円)

10枚価格 (-4A:1枚あたり850円)

品番	捕集効率	吸気抵抗	入数	価格	税込価格 (10%)
EA800MJ-104	95%以上	25Pa以上	2枚	2,170円	2,387円
EA800MJ-4A	95%以上	25Pa以上	10枚	8,500円	9,350円

### [N95] 粉塵用マスク (アメリカ)



首・後頭部

●排気弁付  
●使い易い、汎用N95マスクです。

2枚価格 (-124:1枚あたり580円)

10枚価格 (-24:1枚あたり5,000円)

品番	捕集効率	吸気抵抗	入数	価格	税込価格 (10%)
EA800MJ-124	95%以上	25Pa以上	1枚	580円	638円
EA800MJ-24	95%以上	25Pa以上	10枚	5,000円	5,500円

- 日本人仕様 ●首・後頭部がけタイプ

### [N95] 粉塵用マスク (アメリカ)



首・後頭部

Handy Strap

2枚価格 (-132CA:1枚あたり780円)

10枚価格 (-32C:1枚あたり629円)

品番	捕集効率	吸気抵抗	入数	価格	税込価格 (10%)
EA800MJ-132CA	95%以上	25Pa以上	2枚	1,560円	1,716円
EA800MJ-32C	95%以上	25Pa以上	10枚	6,290円	6,919円

- 未使用時に首に掛けられる排気弁付きの型崩れしにくいフィット感に優れたマスクです。
- 排気弁付
- 粉塵による高温・多湿環境下での使用に適したマスクです。
- Handy Strapタイプ

### [N95] 防臭・粉塵用マスク (アメリカ)



首・後頭部

Handy Strap

●排気弁付  
●防臭機能(有機溶剤)

2枚価格 (-138:1枚あたり1,240円)

10枚価格 (-38:1枚あたり10,750円)

品番	捕集効率	吸気抵抗	入数	価格	税込価格 (10%)
EA800MJ-138	95%以上	25Pa以上	1枚	1,240円	1,364円
EA800MJ-38	95%以上	25Pa以上	10枚	10,750円	11,825円

- 屋外での有害な粉塵及び有機ガス等の作業環境での使用に適したマスクです。
- 本体は黒色の為、ほごりの付着がわかりやすい。(交換時期がわかりやすい)
- Handy Strapタイプ

アスベスト作業レベルの作業内容の詳細は <http://www.esco-net.com> に掲載しております。

粉じん等の種類及び作業内容	マスクの性能区分
廃棄物の焼却施設に係る作業で、ダイオキシン類の粉じんの曝露の恐れがある作業において使用する防塵マスク	RS3 RL3
放射性物質がこぼれたとき等による汚染の恐れがある区域内の作業または、緊急作業において使用する防塵マスク	RL3
金属のヒューム(溶接ヒュームを含む)を発生する場所における作業において使用する防塵マスク	DS2 DS3 DL2 DL3 RS2 RS3 RL2 L3
管理濃度が0.1mg/m <sup>3</sup> 以下の物質の粉じんを発生する場所における作業において使用する防塵マスク	DL2 DL3 RL2 RL3
上記以外の粉じん作業	DS1 DS2 DS3 RS1 RS2 RS3 DL1 DL2 DL3 RL1 RL2 RL3

### マスク 取り付け方

マスク 取り付け方

- 耳かけタイプ…耳にひっかけて固定。簡易使い捨てマスクに多くみられるタイプ。
- Handy Strapタイプ…首・後頭部で固定。Moldex社オリジナル。使用しないときは首からぶら下げておける便利なマスク。
- Smart Strapタイプ…首・後頭部で固定。Moldex社オリジナル。ストラップの締め具合を任意で調整でき、使用しないときは首からぶら下げておける便利なマスク。
- 首・後頭部がけタイプ…首・後頭部で固定。フードの上からでもマスクをつけることができます。

