

### クッションガード(蓄光)

- 材質…シリコン
- 蓄光時間の目安…蛍光灯(室内)の照射時間30分で約3時間発光
- 夜間の階段や工場内の突起物、緊急時の避難口に。
- 両面テープ付

(各2本価格)

| 品番         | サイズ(mm) |       |    |     | 価格     | 税込価格(10%) |
|------------|---------|-------|----|-----|--------|-----------|
|            | 内幅      | 外幅    | 厚み | 長さ  |        |           |
| EA983FE-86 | 11×11   | 15×15 | 4  | 400 | 2,400円 | 2,640円    |
| EA983FE-87 | 16×16   | 22×22 | 6  | 400 | 2,600円 | 2,860円    |
| EA983FE-88 | 11×11   | 15×15 | 4  | 900 | 3,200円 | 3,520円    |
| EA983FE-89 | 16×16   | 22×22 | 6  | 900 | 3,800円 | 4,180円    |



### クッションガード(油面用)

- 粘着付
- 材質…NBR(発泡ゴム)

(各2本価格)

| 品番          | サイズ(mm) |       |    |     | 価格     | 税込価格(10%) |
|-------------|---------|-------|----|-----|--------|-----------|
|             | 内幅      | 外幅    | 厚み | 長さ  |        |           |
| EA983FE-311 | 11×11   | 15×15 | 4  | 900 | 1,800円 | 1,980円    |
| EA983FE-316 | 11×11   | 15×15 | 4  | 900 | 1,800円 | 1,980円    |
| EA983FE-312 | 16×16   | 22×22 | 6  | 900 | 2,000円 | 2,200円    |
| EA983FE-317 | 16×16   | 22×22 | 6  | 900 | 2,000円 | 2,200円    |
| EA983FE-313 | 22×22   | 31×31 | 9  | 900 | 2,400円 | 2,640円    |
| EA983FE-318 | 22×22   | 31×31 | 9  | 900 | 2,400円 | 2,640円    |
| EA983FE-314 | 30×30   | 48×48 | 18 | 900 | 3,000円 | 3,300円    |
| EA983FE-319 | 30×30   | 48×48 | 18 | 900 | 3,000円 | 3,300円    |

●工作機械の周辺等の油を使用する場所の保護に

### クッションガード(油面用)

- 粘着付
- 材質…NBR(発泡ゴム)
- 工作機械の周辺等の油を使用する場所の保護に
- 大型のクッションで強い衝撃から壁面を保護します。

(各1本価格)

| 品番          | サイズ(mm) |       |    |     | 価格     | 税込価格(10%) |
|-------------|---------|-------|----|-----|--------|-----------|
|             | 内幅      | 外幅    | 厚み | 長さ  |        |           |
| EA983FE-341 | 50×50   | 75×75 | 25 | 900 | 2,900円 | 3,190円    |
| EA983FE-342 | 50×50   | 75×75 | 25 | 900 | 2,900円 | 3,190円    |

### コーナーガード

- カラー…ブラック
- 粘着付
- 材質…NBRスポンジ
- アングル型スポンジ・コーナーガード
- コーナーの保護・キズ防止に

(各1本価格)

| 品番          | サイズ(mm) |       |    |     | 価格   | 税込価格(10%) |
|-------------|---------|-------|----|-----|------|-----------|
|             | 内幅      | 外幅    | 厚み | 長さ  |      |           |
| EA983FJ-9   | 17×17   | 20×20 | 3  | 450 | 450円 | 495円      |
| EA983FJ-12  | 25×25   | 30×30 | 5  | 330 | 460円 | 506円      |
| EA983FJ-12L | 25×25   | 30×30 | 5  | 450 | 520円 | 572円      |

### スポンジコーナーガード

- 粘着付
- 材質…NBRスポンジ
- コーナーの保護・キズ防止に

(各1本価格)

| 品番          | サイズ(mm) |       |    |     | 価格   | 税込価格(10%) |
|-------------|---------|-------|----|-----|------|-----------|
|             | 内幅      | 外幅    | 厚み | 長さ  |      |           |
| EA983FJ-10  | 42×42   | 54×54 | 12 | 330 | 560円 | 616円      |
| EA983FJ-11  | 41×41   | 54×54 | 13 | 450 | 600円 | 660円      |
| EA983FJ-11G | 40×40   | 54×54 | 14 | 450 | 600円 | 660円      |



### コーナーガード

- カラー…ブラック
- 粘着付
- 材質…EPDMゴム
- アングル型コーナーガード
- コーナーの保護・キズ防止に

(各1本価格)

| 品番         | サイズ(mm) |       |    |     | 価格     | 税込価格(10%) |
|------------|---------|-------|----|-----|--------|-----------|
|            | 内幅      | 外幅    | 厚み | 長さ  |        |           |
| EA983FJ-13 | 42×42   | 50×50 | 8  | 350 | 1,130円 | 1,243円    |
| EA983FJ-15 | 42×42   | 50×50 | 8  | 450 | 1,520円 | 1,672円    |



### クッションガード(透明)

- カラー…クリアー
- 透明両面テープ付
- 材質…PVC(ポリ塩化ビニール)
- 透明素材のため、対象物の風合いを損ねず、目立ちません。
- 耐水性、耐アルカリ性、耐溶剤性があります。


(各2本価格)

| 品番         | サイズ(mm) |       |    |     | 価格     | 税込価格(10%) |
|------------|---------|-------|----|-----|--------|-----------|
|            | 内幅      | 外幅    | 厚み | 長さ  |        |           |
| EA983FE-81 | 11×11   | 15×15 | 4  | 400 | 950円   | 1,045円    |
| EA983FE-82 | 16×16   | 22×22 | 6  | 400 | 1,000円 | 1,100円    |
| EA983FE-83 | 11×11   | 15×15 | 4  | 900 | 1,800円 | 1,980円    |
| EA983FE-84 | 16×16   | 22×22 | 6  | 900 | 2,000円 | 2,200円    |

●曲がった箇所でも使用できます。



### クッションコーナーガード

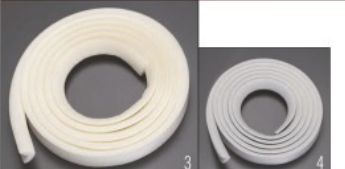

| 品番        | サイズ(mm) |       |    | カラー | 価格   | 税込価格(10%) |
|-----------|---------|-------|----|-----|------|-----------|
|           | 内幅      | 外幅    | 厚み |     |      |           |
| EA983FJ-3 | 14×14   | 20×20 | 6  | 300 | 630円 | 693円      |
| EA983FJ-4 | 14×14   | 20×20 | 6  | 300 | 630円 | 693円      |

- 重量…20g
- 材質…発泡ポリエチレン
- コーナーの衝撃吸収材として最適です。
- 薄くて丈夫な柔らか素材
- 両面テープ付
- ハサミで簡単にカットできます。

### クッションガード(半円型)

●材質…NBR(発泡ゴム)

| 品番          | サイズ(mm) |    |     | 色  | 価格     | 税込価格(10%) |
|-------------|---------|----|-----|----|--------|-----------|
|             | 幅       | 厚み | 長さ  |    |        |           |
| EA983FE-92  | 50      | 26 | 400 | 黄  | 1,760円 | 1,936円    |
| EA983FE-92B | 50      | 26 | 400 | 黒  | 1,760円 | 1,936円    |
| EA983FE-92T | 50      | 26 | 400 | 黒黄 | 1,900円 | 2,090円    |

- 自動車のドアエッジの保護に。
- 両面テープ(別売)(P.1368〜)で貼り付けて下さい。



### クッションガード(はさみこみ型)



●非粘着式  
●材質…NBR(発泡ゴム)

| 品番          | サイズ  |     |    | カラー  | 価格     | 税込価格(10%) |
|-------------|------|-----|----|------|--------|-----------|
|             | 約(W) | mm  | mm |      |        |           |
| EA983FE-50  | 約9   | 110 | 50 | イエロー | 9,000円 | 9,900円    |
| EA983FE-50B | 約30  | 110 | 50 | ブラック | 9,000円 | 9,900円    |

- 鋭利なエッジや危険箇所の保護材として最適です。
- 大型の設備や長尺物への施工にも使用できます。
- ★外箱は切り離して、保管に便利なパッケージになります。



### トラコーナーガード

- 材質…ポリウレタン、スチール
- 工場内のコーナーに。注意喚起とぶつかり事故防止に。

●取り付け用ビス、キャップ付

| 品番        | サイズ(mm) |       |    |      | 価格     | 税込価格(10%) |
|-----------|---------|-------|----|------|--------|-----------|
|           | 内幅      | 外幅    | 厚み | 長さ   |        |           |
| EA983F-30 | 75×75   | 93×93 | 18 | 1000 | 6,800円 | 7,480円    |



### スポンジコーナーガード

- 重量…180g
- 材質…NBRスポンジ

| 品番          | サイズ(mm) |       |    | 色    | 価格 | 税込価格(10%) |        |
|-------------|---------|-------|----|------|----|-----------|--------|
|             | 内幅      | 外幅    | 長さ |      |    |           |        |
| EA983FJ-101 | 21×21   | 27×27 | 8  | 1820 | 茶  | 1,380円    | 1,518円 |
| EA983FJ-102 | 21×21   | 27×27 | 8  | 1820 | 灰  | 1,380円    | 1,518円 |

- コーナーの保護・キズ防止に最適です。
- 粘着テープ付属



### 反射クッションガード




(各1本価格)

| 品番          | サイズ(mm) |       |    |      | 色  | 価格     | 税込価格(10%) |
|-------------|---------|-------|----|------|----|--------|-----------|
|             | 内幅      | 外幅    | 厚み | 長さ   |    |        |           |
| EA983FE-101 | 75×93   | 93×93 | 18 | 1000 | 黄白 | 6,800円 | 7,480円    |
| EA983FE-102 | 75      | 93    | 18 | 1000 | 黄白 | 6,800円 | 7,480円    |

- 材質…ポリウレタン
- 取り付け用ビス、キャップ付
- 白色部分は反射素材で夜間での視認性が高くなっています。

### [OD色] コーナーガード(油面用)

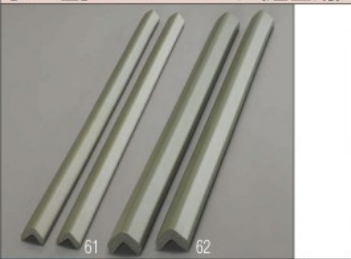

(各2本価格)

| 品番         | サイズ(mm) |       |    |     | 価格     | 税込価格(10%) |
|------------|---------|-------|----|-----|--------|-----------|
|            | 内幅      | 外幅    | 厚み | 長さ  |        |           |
| EA983FF-61 | 22×22   | 31×31 | 9  | 900 | 2,400円 | 2,640円    |
| EA983FF-62 | 30×30   | 48×48 | 18 | 900 | 3,000円 | 3,300円    |

- 材質…NBR(発泡ゴム)
- 両面テープ付
- 工作機械の周辺等の油を使用する場所の保護に

### スポンジ・ゴム押し出し

●ガードパッド用  
●カラー…ブラック  
●粘着付  
●材質…1:スポンジ 2:ゴム

| 品番        | サイズ(mm) |       |    | 形状  | 価格   | 税込価格(10%) |
|-----------|---------|-------|----|-----|------|-----------|
|           | 内幅      | 外幅    | 長さ |     |      |           |
| EA983FK-1 | 12×12   | 20×20 | 4  | D型  | 370円 | 407円      |
| EA983FK-2 | 24×13   | 48×19 | 3  | 橋平型 | 670円 | 737円      |



### コーナーガードのクッション性の目安

