

### アングル型保護キャップ



カラー: グレー  
カラー: イエロー

●材質…軟質塩化ビニール  
●アングル鋼材・フォーミング  
アングル等の作業中及び施工後の安全確保と切断面の防錆用キャップです。

品番	W×H×D	価格	税込価格 (10%)
EA983FN-330G	30×15×3mm	430円	473円
EA983FN-340G	40×15×5mm	480円	528円
EA983FN-350G	50×15×6mm	540円	594円

品番	W×H×D	価格	税込価格 (10%)
EA983FN-330Y	30×15×3mm	520円	572円
EA983FN-340Y	40×15×5mm	580円	638円
EA983FN-350Y	50×15×6mm	630円	693円

### ボルト保護キャップ



●材質…ポリエチレン  
●丸ナット、六角ナット、四角ナット用

品番	サイズ(mm)	入数	価格	税込価格 (10%)
EA983FM-508	M8 21×30×18.5	10	3,650円	4,015円
EA983FM-510	M10 27.5×27×13	10	3,890円	4,279円
EA983FM-512	M12 36×32×17	5	2,310円	2,541円
EA983FM-516	M16 38×67×30	5	5,110円	5,621円
EA983FM-520	M20 46×65×27	2	2,560円	2,816円
EA983FM-524	M24 55×75×30	2	3,650円	4,015円
EA983FM-530	M30 69×95×36	1	3,040円	3,344円
EA983FM-536	M36 80.5×115×43	1	4,260円	4,686円

### シングルナット用保護キャップ



カラー: グレー  
カラー: イエロー

品番	サイズ	価格	税込価格 (10%)
EA983FN-706G	M6 20×15mm	350円	385円
EA983FN-708G	M8 22×15mm	390円	429円
EA983FN-710G	M10 23×15mm	430円	473円
EA983FN-712G	M12 30×20mm	470円	517円
EA983FN-716G	M16 38×25mm	640円	704円
EA983FN-720G	M20 46×30mm	1,020円	1,122円

品番	サイズ	価格	税込価格 (10%)
EA983FN-706Y	M6 20×15mm	430円	473円
EA983FN-708Y	M8 22×15mm	480円	528円
EA983FN-710Y	M10 23×15mm	520円	572円
EA983FN-712Y	M12 30×20mm	570円	627円
EA983FN-716Y	M16 38×25mm	800円	880円
EA983FN-720Y	M20 46×30mm	1,220円	1,342円

### 丸型保護キャップ



カラー: グレー  
カラー: イエロー

品番	A×H×t	価格	税込価格 (10%)
EA983FN-204G	4×20×1.3mm	290円	319円
EA983FN-205G	5×20×1.3mm	290円	319円
EA983FN-206G	6×20×1.3mm	310円	341円
EA983FN-208G	8×20×1.3mm	330円	363円
EA983FN-210G	10×20×1.5mm	360円	396円
EA983FN-212G	12×20×1.5mm	360円	396円
EA983FN-215G	15×20×1.5mm	400円	440円
EA983FN-218G	18×20×1.5mm	470円	517円
EA983FN-220G	20×20×1.5mm	500円	550円
EA983FN-222G	22×30×1.5mm	530円	583円
EA983FN-225G	25×30×1.5mm	640円	704円
EA983FN-228G	28×30×1.5mm	750円	825円
EA983FN-230G	30×30×1.5mm	820円	902円

品番	A×H×t	価格	税込価格 (10%)
EA983FN-204Y	4×20×1.3mm	290円	319円
EA983FN-205Y	5×20×1.3mm	290円	319円
EA983FN-206Y	6×20×1.3mm	310円	341円
EA983FN-208Y	8×20×1.3mm	330円	363円
EA983FN-210Y	10×20×1.5mm	360円	396円
EA983FN-212Y	12×20×1.5mm	360円	396円
EA983FN-215Y	15×20×1.5mm	400円	440円
EA983FN-218Y	18×20×1.5mm	470円	517円
EA983FN-220Y	20×20×1.5mm	500円	550円
EA983FN-222Y	22×30×1.5mm	530円	583円
EA983FN-225Y	25×30×1.5mm	640円	704円
EA983FN-228Y	28×30×1.5mm	750円	825円
EA983FN-230Y	30×30×1.5mm	820円	902円


### 丸型保護キャップ



●材質…ポリエチレン  
●丸パイプ用

品番	サイズ(mm)	入数	価格	税込価格 (10%)
EA983FP-31	16 14.1 4	4個	440円	484円
EA983FP-32	19 16 5	4個	460円	506円
EA983FP-33	22 19.3 5	4個	510円	561円
EA983FP-34	25 22 5	4個	560円	616円
EA983FP-35	32 23 6	4個	650円	715円
EA983FP-36	35 38.5 5	2個	420円	462円
EA983FP-37	38 26 6	2個	460円	506円

### 蛍光粘着シート



●粘着式 (剥離紙付)  
●屋外で使用しても優れた耐久力を持っています。

品番	サイズ(m)	カラー	価格	税込価格 (10%)
EA983GG-1	297×210 (A4サイズ)	蛍光グリーン	500円	550円
EA983GG-2	297×210 (A4サイズ)	蛍光レモンイエロー	500円	550円
EA983GG-3	297×210 (A4サイズ)	蛍光オレンジイエロー	500円	550円
EA983GG-4	297×210 (A4サイズ)	蛍光オレンジ	500円	550円
EA983GG-5	297×210 (A4サイズ)	蛍光レッド	500円	550円

### 高輝度蛍光反射シート



●粘着式

品番	サイズ	カラー	価格	税込価格 (10%)
EA983GB-106A	145×240	オレンジ	1,040円	1,144円
EA983GB-107	145×240	イエロー	1,040円	1,144円

### 蓄光ドーナブリング




●材質…シリコン樹脂 (蓄光材入り)

品番	サイズ (外径×内径×厚み)	価格	税込価格 (10%)
EA983G-131	51×45×3mm	940円	1,034円

●急な停電の際、安全に行動できます。  
●φ45~60mmのドーナブに取付可能。

### 蓄光粘着シート



●粘着式  
●屋内外使用可  
●厚み…0.2mm

品番	サイズ(mm)	仕様	価格	税込価格 (10%)
EA983GG-21	297×210 (A4サイズ)	蓄光タイプ	780円	858円
EA983GG-22	297×210 (A4サイズ)	高輝度・長残光蓄光タイプ	1,040円	1,144円

●材質…テープ基材:塩化ビニール  
粘着剤:アクリル系粘着剤  
●非常口・避難器具・消火器・救命具・避難誘導標示、安全・防災標示に。  
●発光時間(目安)…21:約15分、22:約3時間  
●はさみで簡単に加工できます。

### 蓄光シール




●粘着式

品番	サイズ(mm)	価格	税込価格 (10%)
EA983G-101	約66×137	1,130円	1,243円

●材質…基材:アクリル系樹脂  
粘着剤:アクリル系粘着剤  
●太陽光や蛍光灯の光を蓄え、暗闇で発光します。  
●災害などによる停電時に必要な緊急対策品の目印に  
●はさみで簡単にカットできます。

### 蓄光ポイント

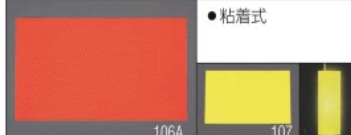

品番	サイズ	入数	価格	税込価格 (10%)
EA983G-121	10×45mm	5個	690円	759円
EA983G-122	9×15mm	8個	600円	660円
EA983G-123	5×70mm	6個	690円	759円
EA983G-124	φ7mm	10個	600円	660円

●粘着式  
●材質…本体:ポリウレタン樹脂  
粘着剤:アクリル系粘着剤  
●太陽光や蛍光灯の光を蓄え、暗闇で発光します。  
●電灯のスイッチや階段などの目印に

### 蓄光ドアレバーキャップ



●材質…シリコン樹脂 (蓄光材入り)

品番	全長	外径	価格	税込価格 (10%)
EA983G-132	100mm	24mm	940円	1,034円

●材質…シリコン樹脂(蓄光材入り)  
●太さ16~25mmのドアレバーに取付可能。  
●急な停電の際、安全に行動できます。


### トラマグネットシート



品番	サイズ(mm)	幅	厚み	長さ	価格	税込価格 (10%)
EA983F-31	100	1	1000		1,000円	1,100円
EA983F-32	200	1	1000		1,800円	1,980円

●マグネット式  
●シマの幅…70mm  
●材質…マグネットシート  
●ハサミで簡単に希望のサイズにカットできます。  
●危険箇所の注意喚起に

### 蓄光マグネットシート

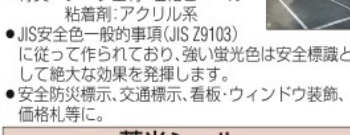

●マグネット式

品番	サイズ(mm)	カラー	価格	税込価格 (10%)
EA781BX-51	200×300	蛍光レッド	980円	1,078円
EA781BX-52	200×300	蛍光レモン	980円	1,078円

●材質…表面:塩ビ、裏面:磁石  
●視認性の高い蛍光色のマグネットシートです。

### 反射マグネットシート



品番	サイズ(mm)	厚み(mm)	カラー	価格	税込価格 (10%)
EA983GB-51	100×300	0.8	イエロー	1,100円	1,210円
EA983GB-52	200×300	0.8	イエロー	1,980円	2,178円
EA983GB-56	100×300	0.8	シルバー	1,100円	1,210円

●材質…フェライト  
●危険な部位に設置して注意を呼びかける反射シート  
●金属面にピタッと貼り付けて何度でも取外しできる

### 蛍光マグネットシート



●マグネット式  
●厚み…0.97mm  
●材質…表面:PVC  
裏面:マグネット  
●表面に蛍光テープを貼り合わせています。

品番	サイズ(mm)	カラー	価格	税込価格 (10%)
EA983GB-141	50×1000	イエロー	1,590円	1,749円
EA983GB-142	50×1000	オレンジ	1,590円	1,749円
EA983GB-146	100×1000	イエロー	2,720円	2,992円
EA983GB-147	100×1000	オレンジ	2,720円	2,992円

●蛍光色で視認性が高く注意喚起に最適です。  
●貼り直しが簡単にできます。

### 反射マグネットシート




●マグネット式  
●厚み…0.92mm  
●材質…表面:PETフィルム  
裏面:マグネット

品番	サイズ(mm)	カラー	価格	税込価格 (10%)
EA983GB-161	50×1000	ホワイト	1,700円	1,870円
EA983GB-162	50×1000	イエロー	1,700円	1,870円
EA983GB-163	50×1000	黄/黒	1,700円	1,870円
EA983GB-166	100×1000	ホワイト	2,860円	3,146円
EA983GB-167	100×1000	イエロー	2,860円	3,146円
EA983GB-168	100×1000	黄/黒	2,860円	3,146円

●表面に反射テープを貼り合わせています。  
●貼り直しが簡単にできます。

### 高輝度蓄光マグネットシート



●マグネット式  
●厚み…1.1mm  
●材質…表面:PETフィルム  
裏面:マグネット  
●表面に蓄光テープを貼り合わせています。

品番	サイズ(mm)	価格	税込価格 (10%)
EA983GB-131	50×1000	5,330円	5,863円

●暗闇での誘導表示に最適です。  
●貼り直しが簡単にできます。

### 蓄光リング



●材質…シリコン樹脂 (蓄光材入り)

品番	サイズ (外径×内径×厚み)	価格	税込価格 (10%)
EA983G-135	51×39×6mm	940円	1,034円

●急な停電の際、安全に行動できます。  
●いろいろな場所に設置が可能です。

### 高輝度反射マグネットシート



●マグネット式  
●厚み…1.2mm  
●材質…表面:アクリル系フィルム  
裏面:マグネット

品番	サイズ(mm)	カラー	価格	税込価格 (10%)
EA983GB-151	50×1000	イエロー	2,160円	2,376円
EA983GB-152	50×1000	オレンジ	2,160円	2,376円
EA983GB-156	100×1000	イエロー	3,740円	4,114円
EA983GB-157	100×1000	オレンジ	3,740円	4,114円

●表面にプリズム反射テープを貼り合わせています。  
●高い反射性と耐久性があります。  
●貼り直しが簡単にできます。