



カナダのメーカーで様々なタイプのテープを取りそろえております。

## 滑り止めテープシリーズ (使用シーンは下記に記載しています。)

### スタンダード

汎用性の高い一般タイプ

凹凸  
凹凸面や錆鋼板の上に

### エキストラ

高耐久。通行量の多い場所に

室内素足歩行  
素足で触れても痛くない

### 重歩行用

建設現場や重量車両の通路に

モップフレンドリー  
特殊加工で、引っかかりが少ない

### 蓄光

暗所目印と滑り止めのW効果

#### (屋外用)滑り止めテープ(耐水・耐油)



品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚み (mm)	色	価格	税込価格 (10%)
EA944DA-11	50	18.3	0.7	黄黒	4,850円	5,335円
EA944DA-12	100	18.3	0.7	黄黒	9,690円	10,659円
EA944DA-16	50	18.3	0.7	赤白	5,040円	5,544円
EA944DA-21	50	18.3	0.7	黄	5,070円	5,577円
EA944DA-22	100	18.3	0.7	黄	9,840円	10,824円
EA944DA-23	50	18.3	0.7	灰	5,070円	5,577円
EA944DA-24	100	18.3	0.7	灰	9,840円	10,824円

- はしごのステップや階段に
- 屋内外兼用 ●粒度…#60
- 材質…基材:PVC 粘着剤:アクリル系


#### (屋外用)滑り止めテープ(耐水・耐油)



品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚み (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA944DB-1A	50	15.2	0.22	4,450円	4,895円
EA944DB-2A	100	15.2	0.22	8,900円	9,790円
EA944DB-3A	150	15.2	0.22	12,900円	14,190円

- 屋内外兼用
- 粒度…#36
- 材質…基材:PVC 粘着剤:アクリル系
- 耐水・耐油・耐候性があります。

#### (屋外用)滑り止めテープ(耐水・耐油)

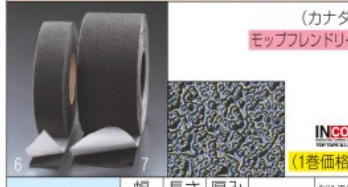

品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚み (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA944DB-6	50	18.3	約0.8	4,670円	5,137円
EA944DB-7	100	18.3	約0.8	9,330円	10,263円

- モップで掃除の際の、引っ掛かりを低減し、また強力粘着です
- 屋内外兼用
- 粒度…#60
- 材質…
- 基材:PVC、粘着剤:アクリル系
- 頻繁に掃除が必要な所向き
- 耐水性があり化学物質や油にも耐久性があります。
- 船の甲板やボート等に

#### (屋外用)滑り止めテープ(耐水・耐油)



品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚み (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA944DB-11	50	18.3	0.22	4,970円	5,467円
EA944DB-12	100	18.3	0.22	9,930円	10,923円
EA944DB-13	150	18.3	0.22	14,500円	15,950円

- 屋内外兼用
- 粒度…#46
- 材質…基材:PVC、粘着剤:アクリル系
- 耐水・耐油・耐候性があります。

#### (屋内用)滑り止めテープ(屋内素足用)



品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚み (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA944DB-35	25	18.3	約0.4	3,090円	3,399円
EA944DB-36	50	18.3	約0.4	6,180円	6,798円
EA944DB-37	100	18.3	約0.4	12,000円	13,200円

- 屋内用
- 耐水性
- 材質…基材:PVC、粘着剤:アクリル系
- 表面の浮彫り模様がスベリ止めの役割をします。
- 簡単に拭き取り掃除ができます。

#### (屋外用)滑り止めテープ(裏面アルミ)



品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚み (mm)	色	価格	税込価格 (10%)
EA944DB-41	50	18.3	0.9	黒	9,730円	10,703円
EA944DB-42	100	18.3	0.9	黒	19,500円	21,450円
EA944DB-46	50	18.3	0.9	黄黒	14,200円	15,620円
EA944DB-47	100	18.3	0.9	黄黒	28,400円	31,240円

- 材質…
- 基材:アルミニウムホイル、粘着剤:アクリル系
- 自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止めに
- 錆鋼板に最適
- 裏面はアルミニウムで耐酸化性があります。
- 耐化学物質・耐水・耐油・耐候性があります。

#### (屋外用)滑り止めテープ(耐水・耐油)



品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚み (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA944DB-51	25	18.3	0.89	1,730円	1,903円
EA944DB-52	50	18.3	0.89	3,460円	3,806円
EA944DB-54	100	18.3	0.89	6,920円	7,612円

- 屋内外兼用 ●粒度…#46
- 材質…基材:PVC、粘着剤:アクリル系
- 耐水、耐薬、耐油性に優れています。

#### (屋外用)滑り止めテープ(耐水・耐油)



品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚み (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA944DB-61	25	18.3	0.64	2,440円	2,684円
EA944DB-62	50	18.3	0.64	4,880円	5,368円
EA944DB-64	100	18.3	0.64	9,750円	10,725円

- 粘着力が長い間落ちません
- 屋内外兼用 ●粒度…#60
- 材質…基材:PVC、粘着剤:アクリル系
- 耐薬、耐油、耐水、耐候性に優れています。


#### (屋外用)滑り止めテープ(超強力)



品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚み (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA944DB-21	50	12.2	1.68	10,600円	11,660円
EA944DB-22	100	12.2	1.68	21,100円	23,210円

- 屋内外兼用 ●粒度…#24
- 材質…基材:PVC 粘着剤:アクリル系

#### (屋外用)滑り止めテープ

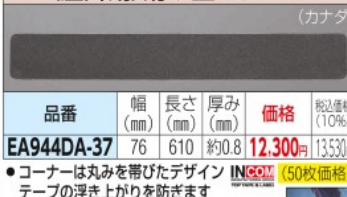

品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚み (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA944DA-37	76	610	約0.8	12,300円	13,530円

- コーナーは丸みを帯びたデザイン INCOM (50枚価格)
- テープの浮き上がりを防ぎます
- 屋内外兼用
- RoHS対応品
- 粒度…#60
- 材質…基材:PVC(酸化アルミニウムコート) 粘着剤:アクリル系
- 耐水性、耐候性、耐摩耗性、耐久性(液体・オイル等)
- コーナーは丸みがあります。

#### (屋外用)滑り止めテープ(足型)



品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚み (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA944DA-41	100	254	0.63	630円	693円

- 黄色の足型で目立ち、高い滑り止め効果を発揮します
- 粒度…#60
- 材質…基材:PVC、粘着剤:アクリル系
- 耐水・耐薬品・耐油・耐候性に優れています。

## すべり止めテープ

雨天時にすべりやすい屋内外の階段や歩道・通路、油分が飛散する工場内の機械付近や通路等に貼りつけて転倒事故の危険を防止します。



### スタンダード



### エキストラ



### 重歩行用



### 蓄光



### 凹凸



### 屋内素足歩行



### モップフレンドリー

