 


ヘッドクリーニングテープ(テプラ用)



- 長さ…4m
- クリーニング可能回数…約120回

KING JIM

品番	対応テープ幅	価格	税込価格 (10%)
EA761DF-318	18mm	1,450円	1,595円
EA761DF-324	24mm	1,450円	1,595円
EA761DF-336	36mm	2,050円	2,255円

- テープ送りをするだけで、ヘッドを簡単にクリーニングできます。
- エコマーク取得商品
- テープ幅に合うものをお選びください。

チューブマーカ



品番	幅(mm)	価格	税込価格 (10%)
EA761DC	幅: 15~80 チューブ内径: 5~9 吸収径: 20~64	72,000円	79,200円

- 入力…JIS配列キーボード式
- 電源…ACアダプター(付属)、単3電池×4本(別売)
- USB接続対応
- チューブ切断方法…ハーフカット(自動)、フルカット(手動)
- サイズ…295(W)×293(D)×94(H)mm
- 重量…2.3kg
- 現場でのコードレス作業にも便利です。
- 付属品…インクリボン(黒)、ACアダプター
- 適合チューブ…EA761DC-1~4
- 適合テープ…EA761DC-11~15

A4マグネットシート(ホワイトボードタイプ)



- ホワイトボードとして使えます。

ECLIPSE

(1枚価格)

品番	サイズ (mm)	吸着力 (gf/cm)	価格	税込価格 (10%)
EA781EP-40	297×210 ×0.6	28	720円	792円

両面カラーマグネットシート



品番	サイズ (mm)	吸着力 (gf/cm)	カラー	価格	税込価格 (10%)
EA781BS-11	520×930 ×1.0(t)	15	赤/白	7,700円	8,470円
EA781BS-12	520×930 ×1.0(t)	15	青/白	7,700円	8,470円
EA781BS-13	520×930 ×1.0(t)	15	黄/白	7,700円	8,470円
EA781BS-14	520×930 ×1.0(t)	15	赤/青	7,700円	8,470円
EA781BS-15	520×930 ×1.0(t)	15	白/白	7,700円	8,470円
EA781BS-21	250×300 ×1.0(t)	15	赤/白	1,750円	1,925円
EA781BS-22	250×300 ×1.0(t)	15	青/白	1,750円	1,925円
EA781BS-23	250×300 ×1.0(t)	15	黄/白	1,750円	1,925円
EA781BS-24	250×300 ×1.0(t)	15	赤/青	1,750円	1,925円
EA781BS-25	250×300 ×1.0(t)	15	白/白	1,750円	1,925円

- 材質…フェライト+エラストマー(表面:PVCフィルム)
- 着磁…両面
- 両面カラータイプ

[EA761DH-8用]カッタラベル



- EA761DH-8(P1793)用
- 白ラベル

KING JIM

品番	型	サイズ	枚数	価格	税込価格 (10%)
EA761DH-21	丸型	25mm	180枚	3,050円	3,355円
EA761DH-22	楕円	25×38mm	140枚	3,050円	3,355円
EA761DH-23	角丸	25×38mm	140枚	3,050円	3,355円

- あらかじめ丸型・楕円・角丸にカットされたラベルです。強粘着仕様で長時間の添付に適しています。

※MacOS、iOSでは使用できません

[EA761DC用]チューブテープ




品番	チューブ 内径(mm)	長さ (m)	テープ 色	価格	税込価格 (10%)
EA761DC-1	3.2	100	白	2,000円	2,200円
EA761DC-2	3.6	100	白	2,000円	2,200円
EA761DC-3	4.2	80	白	2,500円	2,750円
EA761DC-4	5.2	80	白	2,500円	2,750円

[EA761DC用]カートリッジテープ



品番	テープ 幅(mm)	長さ (m)	テープ 色	価格	税込価格 (10%)
EA761DC-11	5	16	白	1,200円	1,320円
EA761DC-12	5	8	黄	800円	880円
EA761DC-13	5	8	透明	800円	880円
EA761DC-14	9	16	白	1,200円	1,320円
EA761DC-15	9	8	黄	800円	880円

マグネットシート(ホワイトボードタイプ)

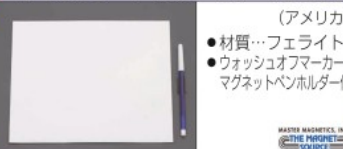

品番	サイズ (mm)	吸着力 (gf/cm)	価格	税込価格 (10%)
EA781GB-70	203×279 ×0.5(t)	29	1,270円	1,397円


蛍光マグネットシート



品番	サイズ (mm)	カラー	価格	税込価格 (10%)
EA781BX-51	200×300 ×1.0(t)	蛍光レッド	980円	1,078円
EA781BX-52	200×300 ×1.0(t)	蛍光レモン	980円	1,078円


- 材質…フェライト+エラストマー(表面:PVCフィルム)
- 着磁…片面

マグネットロール(OD色)

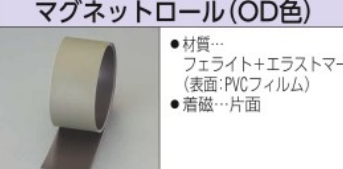

品番	吸着力 (gf/cm)	幅×厚さ (mm)	長さ (m)	価格	税込価格 (10%)
EA781BT-72	35	50×0.8	1	970円	1,067円
EA781BT-73	35	100×0.8	1	1,410円	1,551円

 カートリッジテープ



- 8m巻
- 文字色…ブラック
- エコマーク取得商品


KING JIM

品番	テープ幅	テープ色	価格	税込価格 (10%)
EA761DK-44	4mm	ホワイト	1,050円	1,155円
EA761DK-61	6mm	レッド	1,050円	1,155円
EA761DK-62	6mm	グリーン	1,050円	1,155円
EA761DK-63	6mm	ブルー	1,050円	1,155円
EA761DK-64	6mm	ホワイト	1,050円	1,155円
EA761DK-65	6mm	イエロー	1,050円	1,155円
EA761DK-91	9mm	レッド	1,050円	1,155円
EA761DK-92	9mm	グリーン	1,050円	1,155円
EA761DK-93	9mm	ブルー	1,050円	1,155円
EA761DK-94	9mm	ホワイト	1,050円	1,155円
EA761DK-95	9mm	イエロー	1,050円	1,155円
EA761DK-121	12mm	レッド	1,050円	1,155円
EA761DK-122	12mm	グリーン	1,050円	1,155円
EA761DK-123	12mm	ブルー	1,050円	1,155円
EA761DK-124	12mm	ホワイト	1,050円	1,155円
EA761DK-125	12mm	イエロー	1,050円	1,155円

品番	テープ幅	カラー	価格	税込価格 (10%)
EA761DK-181	18mm	レッド	1,450円	1,595円
EA761DK-182	18mm	グリーン	1,450円	1,595円
EA761DK-183	18mm	ブルー	1,450円	1,595円
EA761DK-184	18mm	ホワイト	1,450円	1,595円
EA761DK-185	18mm	イエロー	1,450円	1,595円
EA761DK-241	24mm	レッド	1,450円	1,595円
EA761DK-242	24mm	グリーン	1,450円	1,595円
EA761DK-243	24mm	ブルー	1,450円	1,595円
EA761DK-244	24mm	ホワイト	1,450円	1,595円
EA761DK-245	24mm	イエロー	1,450円	1,595円
EA761DK-361	36mm	レッド	2,050円	2,255円
EA761DK-362	36mm	グリーン	2,050円	2,255円
EA761DK-363	36mm	ブルー	2,050円	2,255円
EA761DK-364	36mm	ホワイト	2,050円	2,255円
EA761DK-365	36mm	イエロー	2,050円	2,255円


- テープ幅の合うものをお選び下さい。

マグネットロール(ホワイトボードタイプ)

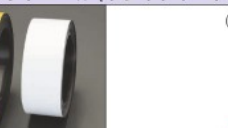

品番	幅×厚さ (mm)	長さ (m)	吸着力 (gf/cm)	カラー	価格	税込価格 (10%)
EA781EP-51	20×0.5	10	28	黄	2,320円	2,552円
EA781EP-52	30×0.5	10	28	黄	3,530円	3,883円
EA781EP-53	50×0.5	10	28	黄	5,580円	6,138円
EA781EP-61	20×0.5	10	28	白	2,320円	2,552円
EA781EP-62	30×0.5	10	28	白	3,530円	3,883円
EA781EP-63	50×0.5	10	28	白	5,580円	6,138円

マグネットシート(ホワイトボードタイプ)

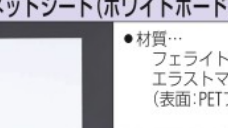

品番	サイズ (mm)	吸着力 (gf/cm)	カラー	価格	税込価格 (10%)
EA781BT-1	200×300 ×0.8(t)	35以上	白	760円	836円


- 材質…フェライト+エラストマー(表面:PVCフィルム)
- 着磁…片面
- ホワイトボードマーカで書き消し可能

マグネットシート(OD色)



品番	サイズ (mm)	吸着力 (gf/cm)	価格	税込価格 (10%)
EA781BT-71	200×300×0.8(t)	35	720円	792円

 カートリッジテープ



- 8m巻
- 文字色…ブラック
- エコマーク取得商品

KING JIM

品番	テープ幅	テープ色	価格	税込価格 (10%)
EA761DN-52	6mm	透明	1,050円	1,155円
EA761DN-53	9mm	透明	1,050円	1,155円
EA761DN-54	12mm	透明	1,050円	1,155円
EA761DN-55	18mm	透明	1,450円	1,595円
EA761DN-56	24mm	透明	1,450円	1,595円
EA761DN-57	36mm	透明	2,050円	2,255円

- テープ幅の合うものをお選び下さい。

ラベルプリンター(パソコン用ラベルライター)



品番	テープ幅	価格	税込価格 (10%)
EA761EC	62mmまで	32,800円	36,080円

- サイズ…128(W)×221(D)×153(H)mm
- 重量…1.1kg
- 宛名ラベル、出荷ラベル、現品票ラベル、バーコードラベルをすぐに作成できます。
- 対応OS…Windows10/8.1/8/7
- 付属品…CD-ROM、USBケーブル、感熱紙1巻(EA761EC-2)
- 適合テープ…EA761EC-1~3

[EA761EC用]上質感熱紙



品番	サイズ(mm)	枚数	価格	税込価格 (10%)
EA761EC-1	29×42	700枚	1,800円	1,980円
EA761EC-2	62×42	700枚	2,500円	2,750円
EA761EC-3	62×57	530枚	2,300円	2,530円


カラーマグネットシート



品番	サイズ (mm)	カラー	価格	税込価格 (10%)
EA781BS-1	200×300×0.8(t)	白	680円	748円
EA781BS-2	200×300×0.8(t)	黄	680円	748円
EA781BS-3	200×300×0.8(t)	青	680円	748円
EA781BS-4	200×300×0.8(t)	赤	680円	748円
EA781BS-5	200×300×0.8(t)	緑	680円	748円
EA781BS-6	200×300×0.8(t)	橙	680円	748円

- 材質…フェライト+エラストマー(表面:PVCフィルム)
- 着磁…片面

インクジェットプリンター用マグネットシート

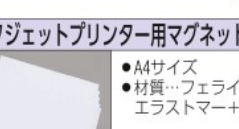

品番	サイズ (mm)	吸着力 (gf/cm)	価格	税込価格 (10%)
EA781BT-10	210×297×0.2(t)	2.5	890円	979円

- A4サイズ
- 材質…フェライト+エラストマー+紙
- 重量…約35g(1枚あたり)
- インクジェットプリンターで印刷できる超薄型マグネットシートです。
- オフィスや黒板に好きな形にカットして貼ることができます。

ご発注の際は入数をよくご確認ください。