

### フレアーエルボ



(アメリカ)  
●銅パッキン付  
(1個価格)

品番	フレアーねじ	税抜価格
EA443EB-2	1/4"	760円

### スリーウェイティーズ(銅パッキン付)



(アメリカ)  
(1個価格)

品番	接続径(フレアー)	メス	オス	税抜価格
EA443T-2	1/4"	1/4"	1/4"	780円

### (NPT×フレアー)ハーフユニオン



(アメリカ)  
(1個価格)

品番	ねじサイズ		税抜価格
	オス(フレアー)	メス(NPT)	
EA443M-23	1/4"	1/4"	290円
EA443M-22	3/8"	1/4"	710円
EA443M-32	1/4"	3/8"	710円
EA443M-33	3/8"	3/8"	710円
EA443M-34	1/2"	3/8"	1,090円
EA443M-43	3/8"	1/2"	910円
EA443M-44	1/2"	1/2"	1,110円
EA443M-45	3/8"	1/2"	1,110円
EA443M-65	3/8"	3/4"	1,420円

### フレアーアダプター



(アメリカ)  
(1個価格)

品番	フレアーねじ		税抜価格
	オス	メス	
EA443D-23	3/8"	1/4"	510円
EA443D-24	1/2"	1/4"	835円
EA443D-32	1/4"	3/8"	450円
EA443D-34	1/2"	3/8"	660円
EA443D-42	1/4"	1/2"	660円
EA443D-43	3/8"	1/2"	660円
EA443D-45	3/8"	1/2"	730円
EA443D-54	1/2"	3/8"	1,340円
EA443D-56	3/4"	3/8"	1,340円
EA443D-65	3/8"	3/4"	1,340円

### フレアープラグ



(アメリカ)  
(1個価格)

品番	フレアーねじ	入数	税抜価格
EA443PA-2	1/4"	10個	1,650円
EA443PA-3	3/8"	10個	2,730円
EA443PA-4	1/2"	10個	13,200円
EA443PA-5B	3/8"	5個	6,600円
EA443PA-6B	3/4"	5個	6,600円

### 冷媒用ボールバルブ



DA-2 DB-2-3 ROTEX

品番	接続径(フレアー×NPT)	税抜価格
EA496DA-2	1/4"(オス)×1/8"(メス)	2,260円
品番	接続径(フレアー)	税抜価格
EA496DB-2	1/4"	2,260円
EA496DB-3	3/8"	2,260円

●適用…冷媒・エア(可燃性・毒性ガス除く)  
●最高使用圧力…4.5MPa

### ボールバルブ



●最高使用圧力…3.0MPa

品番	接続径(NPT)	税抜価格
EA496EA-11	1/8"×1/8"	990円
EA496EA-12	1/8"×1/8"	990円
EA496EA-13	1/8"×1/8"	990円

●サービス用(配管等への常設不可)

### 片雄フレアーチース



(2個価格)

品番	取付ねじ	銅管サイズ	税抜価格
EA442AF-12	R1/8"	1/4"×1/4"	2,770円

### フレアーハーフユニオン



(アメリカ)  
(2個価格)

品番	NPTねじ	フレアーねじ	税抜価格
EA442A-12	1/8"	1/4"	520円
EA442A-22	1/4"	1/4"	545円
EA442A-23	1/4"	3/8"	650円
EA442A-32	3/8"	1/4"	660円
EA442A-33	3/8"	3/8"	670円
EA442A-43	1/2"	3/8"	1,220円
EA442A-44	1/2"	1/2"	1,220円
EA442A-45	1/2"	3/8"	2,050円
EA442A-66	3/4"	3/4"	3,070円

### PTねじコネクター



(1個価格)

品番	ねじサイズ		税抜価格
	メス(Rc)	オス(フレアー)	
EA443MB-22	1/4"	1/4"	640円
EA443MB-23	1/4"	3/8"	640円
EA443MB-32	3/8"	1/4"	710円
EA443MB-33	3/8"	3/8"	710円
EA443MB-34	3/8"	1/2"	1,010円
EA443MB-43	1/2"	3/8"	1,320円
EA443MB-44	1/2"	1/2"	1,320円
EA443MB-45	1/2"	3/8"	1,320円

 
### NPTブッシング



(アメリカ)  
(1個価格)

品番	ねじサイズ(NPT)		税抜価格
	メス	オス	
EA442AB-12	1/8"	1/4"	160円
EA442AB-23	1/4"	3/8"	815円
EA442AB-24	1/4"	1/2"	880円
EA442AB-34	3/8"	1/2"	880円
EA442AB-36	3/8"	3/4"	880円
EA442AB-46	1/2"	3/4"	1,060円

### 雌フレアー継手



●小スペース(アメリカ)で部品を継ぐことができます。  
(1個価格)

品番	フレアーねじ	全長	税抜価格
EA410W-2	1/4"	33mm	995円
EA410W-3	3/8"	37mm	1,120円
EA410W-4	1/2"	45mm	1,280円
EA410W-5	3/4"	49mm	1,680円

### 冷媒用ボールバルブ




1 2 ROTEX

品番	接続径(NPT)	税抜価格
EA496DC-1	1/8"(オス)×1/8"(メス)	2,260円
EA496DC-2	1/4"(オス)×1/4"(メス)	2,260円

●適用…冷媒・エア(可燃性・毒性ガス除く)  
●最高使用圧力…4.5MPa

### チェックバルブアダプター

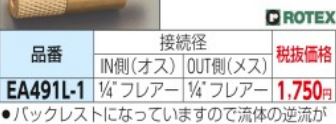


●サイズ…ø20×61mm  
(アメリカ)  
ROTEX

品番	接続径	税抜価格
EA491L-1	1/4"フレアー 1/4"フレアー	1,750円

●バックレストになっていますので流体の逆流がありません。

### フレアーチース

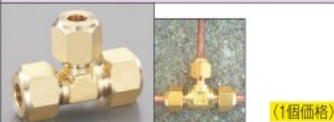

(1個価格)

品番	銅管サイズ	ナット対応	税抜価格
EA442AG-2	1/4"	17mm	1,300円
EA442AG-3	3/8"	22mm	1,850円
EA442AG-4	1/2"	24mm	3,190円
EA442AG-5	3/8"	27mm	6,160円
EA442AG-6	3/4"	36mm	9,430円


### フレアーハーフユニオン



 (2セット価格)

品番	取付ねじ(R)	銅管サイズ	税抜価格
EA442AA-112	1/8"	1/4"	690円
EA442AA-122	1/4"	1/4"	690円
EA442AA-123	1/4"	3/8"	990円
EA442AA-132	3/8"	1/4"	990円
EA442AA-133	3/8"	3/8"	990円
EA442AA-134	3/8"	1/2"	1,680円
EA442AA-142	1/2"	1/4"	1,540円
EA442AA-143	1/2"	3/8"	1,680円
EA442AA-144	1/2"	1/2"	1,970円
EA442AA-145	1/2"	3/8"	2,880円

### 中間ニップルソケット



●材質…真鍮(C3604)  
●使用圧力…6.9MPa以下  
●使用温度…-50~150℃(凍結箇所を除く)

品番	ねじ径		税抜価格
	オス(R)	メス(NPT)	
EA141AY-101	1/8"	1/8"	520円
EA141AY-102	1/4"	1/4"	620円
EA141AY-103	3/8"	3/8"	690円
EA141AY-104	1/2"	1/2"	1,020円
EA141AY-105	3/4"	3/4"	1,940円
品番	ねじ径		税抜価格
	オス(NPT)	メス(Rc)	
EA141AY-111	1/8"	1/8"	520円
EA141AY-112	1/4"	1/4"	620円
EA141AY-113	3/8"	3/8"	690円
EA141AY-114	1/2"	1/2"	1,020円
EA141AY-115	3/4"	3/4"	1,940円
EA141AY-116	1"	1"	4,660円

●RoHS対応品 ASOH (1個価格)

### インターナルフレアーユニオン



(アメリカ)  
(1個価格)

品番	フレアーねじ	税抜価格
EA443A-1	1/4"×1/4"	655円

### 冷媒用ボールバルブ



●銅管を直接差し込みナットを締付けることで配管できます。  
11 12 ROTEX

品番	適合銅管サイズ	税抜価格
EA496DC-11	1/4"	2,470円
EA496DC-12	3/8"	2,670円

●適用…冷媒・エア(可燃性・毒性ガス除く)  
●最高使用圧力…4.5MPa  
●ナット対応…11:12.7mm(1/2")  
12:15.88mm(3/8")

### チェックバルブ(逆止弁)




(アメリカ)  
ROTEX

品番	接続径(フレアー)	税抜価格
EA491M-2	1/4"×1/4"	2,970円
EA491M-3	3/8"×3/8"	3,470円

●どのような向きでも作動します  
●最大使用圧力…4.8MPa ●R410A使用不可

### ツウウェイティーズ

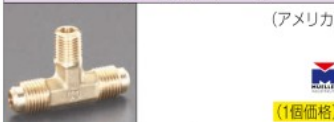

(アメリカ)  
(1個価格)

品番	NPTねじ	フレアーねじ	税抜価格
EA442AM-12	1/8"	1/4"	755円
EA442AM-22	1/4"	1/4"	755円

### フレアーハーフユニオン(ロウ付型)



(アメリカ)  
(1個価格)

品番	銅管サイズ	フレアーねじ	税抜価格
EA442AC-22	1/4"	1/4"	205円
EA442AC-33	3/8"	3/8"	360円
EA442AC-43	3/8"	1/2"	960円
EA442AC-44	1/2"	1/2"	815円

### フレアーアダプターセット



(アメリカ)  
●ケースサイズ…167×126×62(H)mm  
●各2個入り

品番	税抜価格
EA443D	6,610円

 
### フレアープラグセット



(アメリカ)  
●ケースサイズ…167×126×62(H)mm  
●各2個入り

品番	税抜価格
EA443PA	29,200円


### サイトグラス(フィルター交換型)



品番	接続径	税抜価格
EA481BG-2	1/4"フレアー	5,100円
EA481BG-10	替フィルター(5個)	1,600円

●サイズ…82.5×29.5mm  
●六角対応…25mm  
●耐圧…1.79MPa  
●破壊圧力…2.48MPa  
●使用温度…50℃まで  
●冷媒空調機器のソルベントによる内部洗浄の状態や試験等で冷媒の状態を確認する際に便利です。  
●工具を使うことなくフィルターの交換が可能なため、通過する流体に混入するスラッジの除去とサンプリング等にも便利です。

### パネルマウントボールバルブ

 

品番	接続径(NPT)	税抜価格
EA496EA-1	1/8"	6,530円
品番	接続径(フレアー)	税抜価格
EA496EB-2	1/4"	7,160円
EA496EB-3	3/8"	11,000円

●適用…冷媒・エア(可燃性・毒性ガス除く)  
●最高使用圧力…6.8MPa  
●パネル取付サイズ…下穴:ø14.5mm  
板厚:1~4mm  
●テフロンシートバルブ採用