

ハイクオリティドレンホース



品番	内径×外径	税抜価格
EA997AE-16	16×20.8mm	5,840円

●呼び径…φ16mm ●全長…50m
●材質…ポリエチレン(LLDPE)
●素材に高品質のポリエチレンを採用のため耐食性に優れています。
●難燃材料を使用し、安全性にも配慮しています。
●紫外線に強く、耐候性があります。



 
品番	全長	税抜価格
EA997AE-51	72mm	680円

●適合ドレンホース…φ14mm、φ16mm
●適合ネオドレンパイプ…20A、25A
●適合塩ビ管…VP-20、VP-25、VE-22
●材質…アクリル樹脂




品番	全長	税抜価格
EA997AT-2	72mm	540円

●適合ドレンホース…φ14mm、φ16mm



品番	サイズ	税抜価格
EA997AG-36	φ30×44mm	120円

●ドレンホースの口元(オス側φ16mm側)とかん合します。

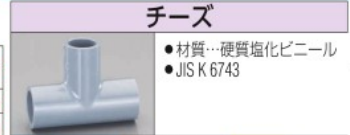

品番	呼び径(塩ビ管)	入数	税抜価格
EA471CH-13A	13	2	110円
EA471CH-16A	16	2	170円
EA471CH-20A	20	2	220円
EA471CH-25A	25	2	340円
EA471CH-30A	30	2	440円
EA471CH-40A	40	2	760円
EA471CH-50A	50	2	1,250円
EA471CH-65	65	2	2,310円
EA471CH-75	75	2	3,550円

品番	呼び径(塩ビ管)	入数	税抜価格
EA471CM-20A	20	2	210円
EA471CM-25A	25	2	320円

【高耐候性】ドレンホース



品番	内径×外径	税抜価格
EA997AD-14	14×18mm	3,700円


●呼び径…14mm
●全長…50m
●材質…ポリエチレン(LLDPE)
●紫外線に強く、高耐候・高耐久の内管黒二重管仕様
●50cmごとに接続口があり、直径14、16、18mm管に接続できます。



品番	サイズ	入数	税抜価格
EA997AE-41	18×19mm	2	100円
EA997AE-42	20×21mm	2	140円


●材質…PP
●耐候性に優れ、美観を損なわないアイボリー色

断熱ドレンホース

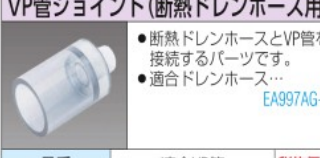


品番	適合VP管	税抜価格
EA997AG-21	13A	140円
EA997AG-22	16A	140円
EA997AG-23	20A	140円

●断熱ドレンホースとVP管を接続するパーツです。
●適合ドレンホース…EA997AG-14

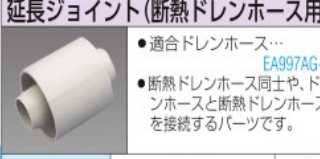

品番	サイズ	税抜価格
EA997AG-31	φ31×50mm	120円

●断熱ドレンホース同士や、ドレンホースと断熱ドレンホースを接続するパーツです。

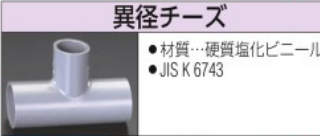

品番	呼び径(塩ビ管)	税抜価格
EA471CH-1	20×20×16	110円
EA471CH-2	25×25×16	170円
EA471CH-3	25×25×20	170円
EA471CH-4	30×30×20	220円
EA471CH-5	30×30×25	220円
EA471CH-6	40×40×25	320円
EA471CH-7	40×40×30	320円
EA471CH-8	50×50×25	510円
EA471CH-9	50×50×30	510円
EA471CH-10	50×50×40	510円
EA471CH-11	65×65×50	1,010円
EA471CH-12	75×75×50	1,770円

●材質…硬質塩化ビニール
●JIS K 6743



品番	呼び径(塩ビ管)	入数	税抜価格
EA471CL-13A	13	2	80円
EA471CL-16A	16	2	100円
EA471CL-20A	20	2	110円
EA471CL-25A	25	2	120円
EA471CL-30A	30	2	160円
EA471CL-40A	40	2	270円
EA471CL-50A	50	2	440円
EA471CL-65	65	2	960円
EA471CL-75	75	2	1,620円

●材質…硬質塩化ビニール ●JIS K 6743


ドレンホース



品番	仕様	税抜価格
EA997AC-14	高耐候性	3,850円

●ホースサイズ…内径:14mm、外径:19mm
●全長…50m
●材質…耐候安定剤配合ポリエチレン
●耐紫外線性能に優れています。

 ドレンホース用分岐ジョイント



品番	仕様	税抜価格
EA997AE-31	ショートタイプ	320円
EA997AE-32	ロングタイプ	350円

●適合ドレンホース…φ14mm、φ16mm
●2本のドレンホースを1本にまとめるジョイントです。
●水が溜まらない空気抜き付

断熱ドレンホース



品番	内径×外径	税抜価格
EA997AG-14	14.5×26.5mm	7,250円

●全長…20m
●材質…保温材:発泡ポリエチレン
芯線:硬質ポリ塩化ビニール樹脂
フィルム:軟質ポリ塩化ビニール樹脂
●どこを切っても使えるフリーカットタイプ
●ソフトで作業性抜群の断熱ドレンホースです。

硬質塩化ビニール管[VP]



品番	呼び径(塩ビ管)	外径(mm)	厚み(mm)	全長(m)	入数	税抜価格
EA471CP-13	13	18	2.5	2	2	2,170円
EA471CP-16	16	22	3.0	2	2	2,450円
EA471CP-20	20	26	3.0	2	2	2,620円
EA471CP-25	25	32	3.5	2	2	3,050円
EA471CP-30	30	38	3.5	2	1	2,450円
EA471CP-40	40	48	4.0	2	1	2,740円
EA471CP-50	50	60	4.5	2	1	3,200円
EA471CP-65	65	76	4.5	2	1	3,670円
EA471CP-75	75	89	5.5	2	1	4,730円

●材質…硬質塩化ビニール
●最高使用圧力(静水圧)…0.75MPa
●JIS K 6742

エルボ



品番	呼び径(塩ビ管)	入数	税抜価格
EA471CK-13A	13	2	90円
EA471CK-16A	16	2	110円
EA471CK-20A	20	2	150円
EA471CK-25A	25	2	230円
EA471CK-30A	30	2	300円
EA471CK-40A	40	2	540円
EA471CK-50A	50	2	870円
EA471CK-65	65	2	1,560円
EA471CK-75	75	2	2,310円

●材質…硬質塩化ビニール
●JIS K 6743


【耐候性】ドレンホース



品番	全長	税抜価格
EA997A-1	2m	390円
EA997A-2	3m	450円
EA997A-3	5m	540円

●ホースサイズ…内径:14mm、外径:18mm
●材質…ポリエチレン
●特殊2重構造により、耐久性があります。

 
ドレンホース用ジョイント



品番	外径	税抜価格
EA997AE-21	φ21.9mm	170円
EA997AE-22	φ24.4mm	200円

●材質…PE
●全長…28mm
●切断したドレンホースを接続するパーツです。


伸縮式ドレンホース

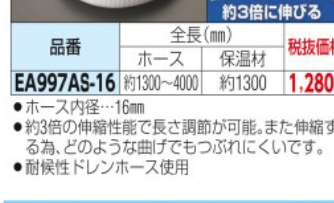

品番	全長(mm)	税抜価格
EA997AS-16	約1300~4000	1,280円

●ホース内径…16mm
●約3倍の伸縮性能で長さ調節が可能。また伸縮する為、どのような曲げでもつぶれにくいです。
●耐候性ドレンホース使用


機器接続カフ(断熱ドレンホース用)

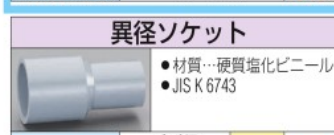

品番	サイズ	税抜価格
EA997AG-26	φ30×44mm	140円

●適合ドレンホース…EA997AG-14
●エアコン室内機付属ホースとの接続に

 異径ソケット



品番	呼び径(塩ビ管)	入数	税抜価格
EA471CG-1A	20×16	2	120円
EA471CG-2A	25×16	2	180円
EA471CG-3A	25×20	2	180円
EA471CG-4A	40×25	2	390円
EA471CG-5A	50×25	2	590円
EA471CG-6A	50×40	2	590円
EA471CG-7	65×50	2	1,050円
EA471CG-8	75×50	2	1,530円

●材質…硬質塩化ビニール
●JIS K 6743

ソケット



品番	呼び径(塩ビ管)	入数	税抜価格
EA471CJ-13A	13	2	90円
EA471CJ-16A	16	2	110円
EA471CJ-20A	20	2	120円
EA471CJ-25A	25	2	180円
EA471CJ-30A	30	2	230円
EA471CJ-40A	40	2	410円
EA471CJ-50A	50	2	610円
EA471CJ-65	65	2	1,050円
EA471CJ-75	75	2	1,520円

●材質…硬質塩化ビニール
●JIS K 6743