


室外機用日よけシート

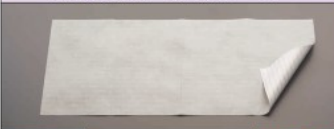


品番	サイズ(mm)	税抜価格
EA997MZ-60	850×320	900円

- 材質…表面:アルミパウダーコーティング
裏面:アクリル樹脂
- 遮光率99%、UVカット率96%
- 室外機天面にびったり吸着し、ずれません。
- エアコンの効率をアップさせます。



天井点検口(アルミ製)

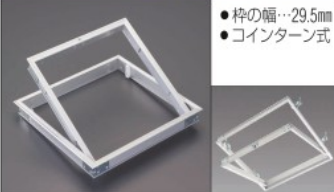

- 枠の幅…29.5mm
- コインターン式

300角

品番	サイズ	税抜価格
EA997LA-21	303×303mm	1,970円

450角


品番	サイズ	税抜価格
EA997LA-22	453×453mm	1,970円

600角

品番	サイズ	税抜価格
EA997LA-23	603×603mm	3,070円

- 材質…アルミ、銅板
- 付属品…取付金具4個

マシンツールフィルター

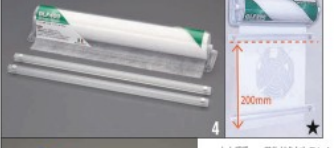

- 材質…難燃性PLA
- 厚み…
-2~5:0.14mm、
-22~26:0.29mm
- プラスチックケース、マグネット(2本付)

品番


品番	サイズ	税抜価格
EA997PS-2	200mm×22mm	2,900円
EA997PS-3	300mm×22mm	4,600円
EA997PS-4	400mm×22mm	5,800円
EA997PS-5	500mm×22mm	7,500円
EA997PS-22	200mm×12mm	2,900円
EA997PS-23	300mm×12mm	4,600円
EA997PS-24	400mm×12mm	5,800円
EA997PS-25	500mm×12mm	7,500円
EA997PS-26	600mm×12mm	9,200円

替フィルター

品番	サイズ	税抜価格
EA997PS-12	EA997PS-2用	2,200円
EA997PS-13	EA997PS-3用	3,500円
EA997PS-14	EA997PS-4用	4,400円
EA997PS-15	EA997PS-5用	6,000円
EA997PS-32	EA997PS-22用	2,200円
EA997PS-33	EA997PS-23用	3,500円
EA997PS-34	EA997PS-24用	4,400円
EA997PS-35	EA997PS-25用	6,000円
EA997PS-36	EA997PS-26用	7,000円

- オイルミスト・粉塵等から工作機械・加工機(制御盤等)を守ります。
- ★汚れたフィルターは200mmごとのマシン目で簡単にカットできます。

除菌・消臭剤(エアコン用)

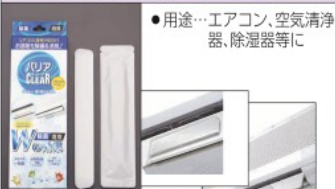


- 用途…エアコン、空気清浄器、除湿器等に

品番

品番	仕様	内容量	税抜価格
EA997MZ-51	本体	20g	1,800円
EA997MZ-52	詰替え	20g	1,230円

- サイズ…220(W)×16(D)×35(H)mm
- エアコンルーバーの吹出口に付けるだけで、除菌・消臭が出来ます。

[簡易気密型]天井点検口(アルミ製)

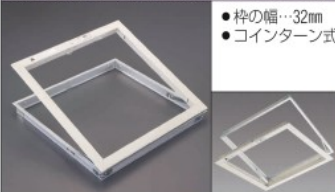

- 枠の幅…32mm
- コインターン式

450角

品番	サイズ	税抜価格
EA997LA-25	460×460mm	3,630円

- 材質…アルミ(ホワイト+アルマイトシルバー仕上)
- 室内と天井裏の通気をシャットアウトする密閉性に優れた天井ハッチ
- 内枠と外枠の接触面にパッキンを採用

スポットクーラー用フィルター



品番

品番	仕様	税抜価格
EA897AZ-21	難燃タイプ	890円
EA897AZ-22	抗菌・防臭タイプ	1,060円

- 材質…-21:難燃性不織布、-22:抗菌・防臭不織布
- サイズ…400×700mm
- スポットクーラーの吸気口へのホコリや油汚れの侵入を防ぎます。
- 付属の取付テープをスポットクーラーの筐体に貼り付け、その上からフィルターを取り付けます。

エアフィルター(エアコン用)




品番

品番	サイズ(mm)		税抜価格
	幅×長さ	厚さ	
EA997PM-66	380×2700	1.5	4,410円
EA997PM-67	500×3000	1.5	6,170円

- 材質…ヤシ殻活性炭、PET不織布
- 使用温度…-10~80℃
- 圧力損失…45Pa(定格風速1.0m/s)
- 貼るだけで空気清浄と脱臭が同時に行えます。
- ハサミでカットできますので、お好みのサイズで使用できます。

エアフィルター

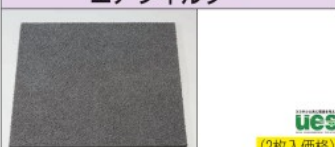


品番

品番	サイズ(mm)		税抜価格
	幅×長さ	厚さ	
EA997PM-81	305×305	3.5	1,760円
EA997PM-82	500×500	3.5	3,720円

- 材質…ヤシ殻活性炭、PET不織布
- 使用温度…-10~80℃
- 圧力損失…80Pa(定格風速1.0m/s)
- 活性炭が空気中の様々な二酸化炭素やガス状汚染物質を除去します。

エアコンリモコン

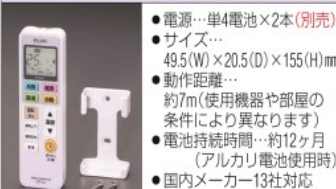


- 電源…単4電池×2本(別売)
- サイズ…
49.5(W)×20.5(D)×155(H)mm
- 動作距離…約7m(使用機器や部屋の条件により異なります)
- 電池持続時間…約12ヶ月(アルカリ電池使用時)
- 国内メーカー13社対応

品番 EA763AA-260 税抜価格 2,840円

- リモコンホルダー、バックライト機能付 ELPA

天井点検口(ホワイト)

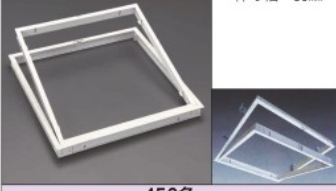

- 枠の幅…30mm

450角

品番	サイズ	税抜価格
EA997LD-1	465×465mm	2,220円

- 材質…枠:アルミ合金押出型材
金具:溶融亜鉛メッキ銅板
- 白色の天井材でメンテナンス頻度の高いところに最適です。
- 支持金具付
- スライドロック機構

エアフィルター(一般再生用)




- 標準風速…2.5m/s

品番

品番	サイズ(mm)		税抜価格
	幅×長さ	厚さ	
EA997PC-2	500×500	20	4,190円
EA997PC-4	610×610	20	6,250円
EA997PC-6	305×305	14	1,170円
EA997PC-7	500×500	14	3,150円
EA997PC-9	610×610	14	4,680円
EA997PC-11	305×305	10	970円
EA997PC-12	500×500	10	2,620円
EA997PC-14	610×610	10	3,910円
EA997PC-16	305×305	8	730円
EA997PC-17	500×500	8	1,980円
EA997PC-19	610×610	8	2,940円

- 平均捕集効率…-2~4:82%、-6~9:76%
-11~14:73%、-16~19:63%
- 使用温度…80℃以下
- 材質…ポリエステル、モダクリル
- 外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。
- 数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。
- 難燃性

エアフィルター

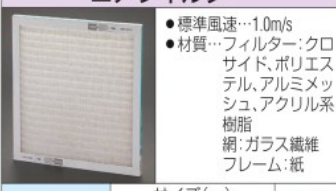

品番

品番	サイズ(mm)		税抜価格
	幅×長さ	厚さ	
EA997PM-71	500×500	20	13,200円
EA997PM-72	615×615	20	14,700円

- 業務用HEPAフィルターなどへのご使用をおすすめします。
- クロサイドフィルターの作用でウイルス・細菌・臭いを取り込み、室内の空気を除菌します。

天井点検口(アルミ製)



品番

品番	サイズ(mm)		税抜価格
	幅×長さ	厚さ	
EA997L-1	315×315	1個	2,350円

450角

品番	サイズ	入数	税抜価格
EA997LD-2	465×465	1個	1,880円
EA997LD-12	465×465	10個	16,900円

600角

品番	サイズ	入数	税抜価格
EA997LB-1	615×615	1個	4,470円

- 枠の幅…30mm
- 材質…外枠:内枠:アルミ合金押出型材
金具:溶融亜鉛メッキ銅板
- 付属品…L-1:LB-1:支持金具、吊金具
LD-2:12:支持金具
- スライドロック機構

壁用点検口



品番

品番	サイズ(mm)		税抜価格
	幅×長さ	厚さ	
EA997LG-1	245×245		2,200円

300角

品番	サイズ	税抜価格
EA997LG-2	345×345	2,850円

- 材質…本体:高衝撃ABS樹脂、
部品:PC樹脂
- 外枠・内枠とも工具不要の簡単施工
- ボードロック部品による締め付け施工により、ほとんどのボード厚に対応します。

エアフィルター(業務用エアコン用)



品番

品番	サイズ(mm)		税抜価格
	幅×長さ	厚さ	
EA997PM-60	600×600	1.5	3,720円

- 標準風速…1.0m/s
- 材質…
フィルター:クロサイド、
ポリエステル、
ガラス繊維、
アクリル系樹脂
フレーム:紙

エアフィルター(薄型)



品番

品番	サイズ(mm)		税抜価格
	幅×長さ	厚さ	
EA997PM-76	1000×3000	1.0	9,600円

- 材質…ヤシ殻活性炭、PET不織布
- 使用温度…-10~80℃
- 圧力損失…55Pa(定格風速1.0m/s)
- 薄手でかさばらず、様々な場面でお使い頂けます。
- 活性炭が空気中の様々な二酸化炭素やガス状汚染物質を除去します。