

工場扇(スタンドタイプ)



- 電源…AC100V(50/60Hz)
- 消費電力(50/60Hz)…120/160W
- 首振り角度…75°
- 仰角角度…-5・0・20・35°(4段階調節)

Solden

●最大風量(50/60Hz)…165/186m³/分

●3段階調式(強・中・弱)

●サイズ…840×725×1170→1280(H)mm

●重量…11kg

●コード長…1.7m(アース付、耐トラッキング)

●ファンブッシュ折畳三脚 ●全閉型モーター

品番	ファン径	税抜価格
EA897AF-1A	450mm	14,800円

工場扇(スタンドタイプ)



- 電源…AC100V
- 消費電力(50/60Hz)…120/180W
- 首振り角度…87°

Solden

俯仰角45°

40°

5°

品番	ファン径	コード	税抜価格
EA897AF-11	450mm	1.9m(アース端子付)	29,700円

●最大風量(50/60Hz)…215/245m³/分

●3段階調式(強・中・弱)

●サイズ…880×760×1245(H)mm

●重量…10.4kg ●全閉型モーター

工場扇(スタンドタイプ)



- 電源…AC100V(50/60Hz)
- 消費電力(50/60Hz)…120/160W
- 首振り角度…75°
- 仰角角度…6段階
- 最大風量(50/60Hz)…165/186m³/分

Solden

品番	ファン径	コード	税抜価格
EA897AF-16A	450mm	1.7m	17,100円

●3段階調式(強・中・弱)

●サイズ…φ510×1050→1290(H)mm

●重量…11kg

●全閉型モーター採用。

工場扇(スタンドタイプ)



- お客様組立品
- 電源…AC100V(50/60Hz共用)
- 消費電力(50/60Hz)…80/95W
- 首振り角度…左右約75°
- 仰角角度…3段階調節
- 3段階調式(強・中・弱)
- サイズ…800×700×1120→1430(H)mm

Solden

●重量…5.0kg ●付属品…前パネル

●ファンブッシュで三脚の折畳が可能なので、移動や片付けが楽に行えます。

品番	ファン径	コード	税抜価格
EA897AS-1	435mm	約1.8m	9,980円

ツインファン



- 電源…AC100V(50/60Hz)
- 消費電力(50/60Hz)…175/215W
- 最大風量(50/60Hz)…114/124m³/分
- 3段階調式(強・中・弱)
- サイズ…595×605×1360(H)mm
- 重量…13.5kg
- 上下ファンの角度を変え、広範囲に送風可能です。

Solden

品番	ファン径	コード	税抜価格
EA897AN-1	450mm	2.4m	28,000円

工場扇(トリプルファン)



- 電源…AC100V(50/60Hz)
- 消費電力(50/60Hz)…強:120/120W、中:100/112W、弱:91/98W
- 最大風量(50/60Hz)…61/70m³/分
- 3段階調式(強・中・弱)
- サイズ…570×585×1800(H)mm
- 重量…18kg
- 1台分のスペースで3か所へ送風が出来ます。
- 上下左右方向の風向き角度を3つのファンそれぞれ個別に調節ができます。

Solden

品番	ファン径	コード長	税抜価格
EA897AN-16	350mm	2.4m	39,300円

送風機



- 電源…AC100V(50/60Hz)
- 消費電力(50/60Hz)…135/170W
- 風量…50Hz:158m³/分、60Hz:199m³/分
- サイズ…530(W)×550(D)×800(H)mm
- 重量…約9.1kg
- コード長…約9.7m
- 押ボタン式スイッチ(強・中・弱)

CONDOR

品番	ファン径	税抜価格
EA897AY-2	450mm	29,700円

●首振り角度…左右90° 上下3段階調節

●キャスター付(3個)

●持ち運びに便利なハンドル付タイプ

送風機



- 電源…AC100V
- 消費電力(50/60Hz)…70/80W
- 最大風量…78m³/min(50Hz) 88m³/min(60Hz)

Solden

品番	ファン径	税抜価格
EA897AG-1	350mm	19,600円

●電源コード…0.75mm²(3芯)×2m(2Pプラグ、アースクリップ付)

●サイズ…524(W)×248(D)×497(H)mm

●重量…7.8kg

●材質…本体:ステンレス、ガード:樹脂

送風機



- 電源…AC100V(50/60Hz)
- 消費電力…(50/60Hz)…143/150W
- 風量…50Hz:155m³/分、60Hz:171m³/分

CONDOR

品番	ファン径	税抜価格
EA897AY-3	450mm	24,300円

●サイズ…515(W)×330(D)×590(H)mm

●重量…約6kg ●コード長…約9.7m

●ロータリー式スイッチ(強・中・弱)

●首振り角度…左右60° 上下3段階調節

工場扇用フィルター



- 工場扇は別売です。
- 材質…フィルター(抗菌防臭不織布)、取付テープ(ナイロン)
- ホコリを取って汚れを防ぎます。
- 圧力損失が少なく、抗菌防臭効果のあるフィルターを使用しています。

品番	適用羽根径	税抜価格
EA897AZ-1	400~500mm	800円

●工場作業場など環境改善に最適です。

●取付テープ付で取付が簡単です。

DCモーターの特徴

DCモーターとは、直流電源で動くモーターのことで、ACモーターよりも細かい風量設定ができ、電気代も安く抑えることができます。

工場扇(据置タイプ)



- お客様組立品
- 電源…AC100V(50/60Hz共用)
- 首振り角度…左右約75°

Solden

品番	ファン径	コード	税抜価格
EA897AS-3A	435mm	約1.8m	9,980円

●仰角角度…下向き:約20°、上向き:約40°

●3段階調式(強・中・弱)

●サイズ…510×340×620→670(H)mm

●重量…4.2kg

●付属品…前パネル(外して使用可能)

●コンパクトサイズなので、通常の工業扇では送風しにくい低い場所への送風に便利です。

工場扇(キャスタータイプ)



- お客様組立品
- 電源…AC100V(50/60Hz共用)
- 消費電力(50/60Hz)…80/95W
- 首振り角度…左右約90°
- 仰角角度…3段階調節

Solden

品番	ファン径	コード	税抜価格
EA897AS-2	435mm	約1.8m	11,400円


●3段階調式(強・中・弱)

●サイズ…790×650×810(H)mm

●重量…5.5kg ●付属品…前パネル

●キャスター付の為、講堂やイベント会場など、必要に応じて扇風機を設置したい時に便利です。

スパイラル気流とは



スパイラル形状の前パネルを取り付ける事で、より空気循環に適した直線的な風を送ることが出来ます。

送風機



- 電源…AC100V(50/60Hz)
- 消費電力(50/60Hz)…弱:44W/56W、強:57W/72W
- 最大風量(50/60Hz)…86/96m³/分
- サイズ…520×280×500(H)mm
- 重量…7kg

CONDOR

品番	ファン径	電源コード	税抜価格
EA897AN-17	350mm	2m	28,600円

●ボディは錆や腐食に強いステンレスを使用。

●全閉型モーター採用により高湿度に耐えます。

●吊り下げ及び床に置いても使用可能です。

工場扇(折りたたみ式)



- 電源…AC100V(50/60Hz)
- 消費電力(50/60Hz)…強70/82W
- 仰角角度…4段階
- 重量…7kg

CONDOR

品番	ファン径	コード	税抜価格
EA897AN-30	450mm	約2.4m	25,900円

●3段階調式(強・中・弱)

●サイズ…570×570×850(H)mm

●付属品…段積み用ステー×4本

●冷暖房との併用で空気をやさしく循環し、温度ムラを解消します。

★付属のステーで最大5段まで積み上げて収納することが出来ます。

工場扇用巻き込み防止ネット



- 工場扇は別売です。
- 材質…ネット:ナイロン、ひも:ナイロン
- 大型扇風機用の巻き込み防止ネットです。
- 工場作業時などで飛散物・落下物などの巻き込み対策に最適
- 裏側に回してひもで結んで取り付けます。

品番	適用羽根径	税抜価格
EA897AZ-6	500mm以下	810円

工場扇用フィルター



- 材質…難燃性ポリエステル
- 空気洗浄効果があります。
- 現場の空気中にある、オイルミスト粉塵を吸着し、環境の改善に繋がります。

nitty gritty (3枚価格)


品番	適用羽根径	税抜価格
EA897AZ-11	435~450mm	4,200円
EA897AZ-12	500mm	5,200円

《工場扇使用上の注意》

長年ご使用の工場扇では、モーター、電源コード、コンデンサなどの電気部品の経年劣化による発煙・発火の恐れがあります。ご使用前に必ずご確認ください。次のような症状がある場合はすぐに使用を中止して下さい。

- スイッチを入れてもハネが回らない。
- ハネは回るが、異常に遅いか、回転が不規則。
- 回転するときに異常な音や振動がある。
- モーター部分が異常に熱かったり、焦げくさい。
- 本体が変形している。

送風機の設置例

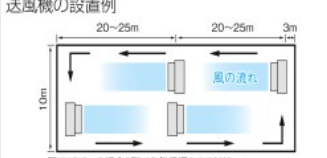

開口が10mの場合2列で空気循環させてください。

【BEA763F-21用】スイッチ



品番	型番	税抜価格
EA763F-21S	F-ZL1RW	2,540円

パナソニック