

空調配管
工具

冷暖
チャージ用
工具

冷暖機・
空調機
工事用部材

ガス漏れ
検知用具

チャージ口、
サービス缶、
冷暖機オイル

冷暖
回収機

冷暖機・
空調機用
部材

空調用
洗浄剤

空調用
洗浄機

エアコン
リフト、
工場用
はしご

クーラー、
扇風機、
換気扇、
ヒーター

サーキュレーター(静音タイプ)



- サイズ…354(W)×232(D)×400(H)mm
- 重量…約3kg

品番	型番	羽根径	通気面積	取扱価格
EA763FB-4B	PCF-HM23-B	23cm羽根	20畳	10,000円

- 消費電力(首振り固定時)…50Hz:20W/23W/26W(最大60Hz:21W/24W/26W(最大))
- 風量3段階切替 ●角度6段階調整
- 静音モード時の音は、35dB未満と静かなので、就寝時にもお使いいただけます。
- 扇風機よりもワフワフ送風です。

サーキュレーター



- サイズ…260(W)×260(D)×362(H)mm
- 重量…1.9kg
- 風量10段階調整
- 首振り角度…上下:65° 左右:60°・90°・120°

品番	型番	羽根径	通気面積	取扱価格
EA763FB-13	PCF-SDC18T	18cm	30畳	18,500円

- 屋外の空気を取り込んだり、室内の空気を排出することができます。こまめな換気でウイルス対策にも効果的です。
- 強制攪拌モード…空気循環に最適な角度で、お部屋の空気を効率的に攪拌します。
- リモコン付

2WAYマグネット付扇風機



- サイズ…150(W)×58(D)×175(H)mm
- 重量…237g
- 電源…単3電池×4本(別売)、又はUSB給電式(5V/700mA以上)
- 風量3段階切替
- 付属品…ケーブル(約1m)

品番	型番	羽根径	取扱価格
EA763FC-12	UA-051W	12.5cm	2,950円

- 7枚羽根採用で安定した送風、持ち運びにも便利な軽量スリムサイズ
- スチール面にビタツと貼りつく強力マグネット式スタンド

工業用換気扇[30cm]




- 電源…AC100V(50/60Hz)
- 定格出力…60W
- 最大風量(50/60Hz)…25/28m³/min
- 騒音値(50/60Hz)…46/48.5dB
- 材質…フレーム:鉄 羽根:鉄

品番	羽根径	仕様	取扱価格
EA897E-30A	30cm	一速式	30,100円

- サイズ…418×418×218(T)mm
- 重量…8.0kg

工業用換気扇

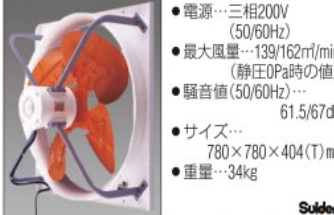

- 電源…三相200V(50/60Hz)
- 最大風量…139/162m³/min(静圧0Pa時の値)
- 騒音値(50/60Hz)…61.5/67dB
- サイズ…780×780×404(T)mm
- 重量…34kg

品番	羽根径	定格出力	仕様	取扱価格
EA897E-60BA	60cm	750W	一速式	94,200円

サーキュレーター(静音タイプ)



- サイズ…241(W)×177(D)×286(H)mm
- 重量…1.6kg
- 消費電力(50/60Hz)…33/32W
- 風量3段階切替
- 角度6段階調整
- 首振り機能付

品番	型番	羽根径	通気面積	取扱価格
EA763FB-5B	PCF-MM15-W	15cm	8畳	4,000円

- 静音モード時の音は、35dB未満と静かなので、就寝時にもお使いいただけます。
- ワフワフ送風で室内の空気を循環させます。

ミストサーキュレーター



- 消費電力(50/60Hz)…80W/85W
- タンク容量…2.5L
- ミスト吐出量…140mL/h
- 連続ミスト吐出時間…17時間
- サイズ…395(W)×240(D)×795(H)mm
- 重量…5.5kg

品番	型番	羽根径	通気面積	取扱価格
EA763FB-100	WMG-01	9cm(1枚)	15畳まで	50,000円

- オプション**
- EA922DA-5 除菌液(20L) 30,700円
 - 調整風量数…4パターン(自然風・弱・中・強)
 - マジックガード(安定型次亜塩素酸ナトリウム)(EA922DA-5) (別売)をミスト上に噴射することで空気清浄機に比べ飛躍的に早く除菌・消臭ができます。

[充電式]ハンディミストファン



- サイズ…118(W)×45(D)×215(H)mm
- 重量…180g(本体のみ)
- 電源…リチウムイオン電池(2000mAh)
- 連続運転時間…約2.5~4.5時間
- 風量3段階調整

品番	型番	羽根径	取扱価格
EA763FC-31	UW-4509	2.5cm(1枚)	2,600円

- 付属品…USBケーブル、水容器、台座
- 霧状の水(ミスト)を噴霧が可能でファンと同時使用ができます。
- USBケーブルを使いパソコン等で給電・充電が可能です。

工業用換気扇[35cm]



- 電源…AC100V(50/60Hz)
- 定格出力…100W
- 最大風量(50/60Hz)…37/42m³/min
- 騒音値(50/60Hz)…49/52.5dB
- 材質…フレーム:鉄 羽根:鉄

品番	羽根径	仕様	取扱価格
EA897E-35A	35cm	一速式	38,600円

- サイズ…467×467×245(T)mm
- 重量…9kg

在庫のある商品は、17:00までの御注文で当日発送致します。



サーキュレーター(強力型/リモコン付)



- サイズ…210(W)×210(D)×290(H)mm
- 重量…2.0kg
- 消費電力(50/60Hz)…固定時:33/32W 上下・左右首振り時:38/36W
- 風量5段階切替(弱~ターボ)
- 上下・左右自動首振り
- 切タイマー…1・2・4時間

品番	型番	羽根径	通気面積	取扱価格
EA763FB-9	PCF-SC15T	15cm羽根	18畳	12,000円

- 風がより速くまで届くジェット気流効果
- 前面カバーは簡単に取外せるので、お手入れしやすいです。

扇風機



- サイズ…300(W)×95(D)×335(H)mm

品番	型番	羽根径	取扱価格
EA763F-8	81336702	24cm羽根	6,800円

- 重量…1.2kg
- 電源…単1電池×8本(別売)又はAC100V
- 風量2段階切替
- 連続使用時間…約50時間(アルカリ乾電池使用時)

工業用換気扇用シャッター(風圧型)



- 有圧換気扇専用風圧型シャッター
- 取付穴径…φ10mm

品番	適用羽根径	埋込取付寸法	取扱価格
EA897EA-25	φ250mm	300×280mm	9,000円
EA897EA-30	φ300mm	370×355mm	10,300円
EA897EA-35	φ350mm	415×400mm	10,800円
EA897EA-40	φ400mm	435×420mm	11,500円
EA897EA-50	φ500mm	565×545mm	17,500円
EA897EA-60	φ600mm	650×635mm	23,500円

- サイズ…-25:345×345×85(D)mm、-30:414×414×85(D)mm、-35:460×460×85(D)mm、-40:510×510×85(D)mm、-50:647×647×85(D)mm、-60:765×765×85(D)mm

工業用換気扇[40cm]



- 電源…AC100V(50/60Hz)
- 定格出力…150W
- 最大風量(50/60Hz)…49/55m³/min
- 騒音値(50/60Hz)…53.5/56.5dB
- 材質…フレーム:鉄 羽根:鉄

品番	羽根径	仕様	取扱価格
EA897E-40A	40cm	一速式	41,800円
EA897E-40B	40cm	三速式(強・中・弱)	45,900円

- サイズ…520×520×245(T)mm
- 重量…40A:9.5kg、40B:10kg

サーキュレーター



- サイズ…210(W)×210(D)×290(H)mm
- 重量…1.3kg
- 風量10段階調整
- 首振り角度…上下:65° 左右:60°・90°・120°

品番	型番	羽根径	通気面積	取扱価格
EA763FB-12	PCF-SDC15T	15cm	24畳	16,000円

- 屋外の空気を取り込んだり、室内の空気を排出することができます。こまめな換気でウイルス対策にも効果的です。
- 衣類乾燥モード…たくさんの洗濯物を端から端までまんべんなく乾かします。
- リモコン付

[充電式]ハンディファン



- サイズ…92(W)×44(D)×197(H)mm
- 重量…125g(卓上スタンド含まず)
- 電源…リチウムイオン電池(3.7V 2000mAh)
- 風量3段階切替

品番	型番	羽根径	取扱価格
EA763FC-11	UA-057W	8cm	3,100円

- 連続運転時間…弱:約7.5時間 中:約3.5時間 強:約1.5時間
- 付属品…USBケーブル(80cm)、卓上スタンド
- 付属のUSBケーブルでパソコンやUSB充電器から充電できます。

工業用換気扇[25cm]



- 電源…AC100V(50/60Hz)
- 定格出力…30W
- 最大風量(50/60Hz)…18/21m³/min
- 騒音値(50/60Hz)…44/46.5dB
- 材質…フレーム:鉄 羽根:アルミ板

品番	羽根径	仕様	取扱価格
EA897E-25A	25cm	一速式	23,100円

- サイズ…350×350×232(T)mm
- 重量…4.7kg

工業用換気扇[50cm]



- 定格出力…250W
- 最大風量(50/60Hz)…75/92m³/min
- 騒音値(50/60Hz)…62/67dB
- 材質…フレーム:鉄 羽根:アルミ板

品番	羽根径	電源	仕様	取扱価格
EA897E-50CA	50cm	単相200V	三速式(強・中・弱)	56,900円

- サイズ…658×658×274(T)mm
- 重量…14.5kg



<https://www.esco-net.com>

商品に関する詳しい情報がご覧いただけます。