

[130mm] ウールパフ (マジック式)



品番 EA809XD-15 税抜価格 1,600円

- 直径…130mm
- 金属面のコンパウンド磨き、ワックスのつや出し、木工製品の仕上げ面磨き
- EA809PD-2用(P815)

[130mm] ロングウールパフ (マジック式)



品番 EA809XG-36 税抜価格 3,200円

- サイズ…  
φ130mm×9(T)mm
- パッド径125mmのポリッシャー用です。
- キズ消しやパフ目が入りにくい鏡面仕上げに。


[160mm] ロングウールパフ (マジック式)



品番 EA809XG-37 税抜価格 3,400円

- サイズ…  
φ160×9(T)mm
- パッド径150mmのポリッシャー用
- キズ消しやパフ目の入りにくい鏡面仕上げに。

[170mm] ウールパフ (マジック式)

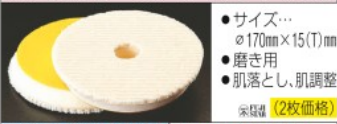

品番 EA809ZB-5 税抜価格 6,410円

- サイズ…  
φ170mm×15(T)mm
- 磨き用
- 肌落とし、肌調整

●毛先がカットしてあり、研磨傷が細かく仕上がります。  
●特殊ウレタンを使用し、粘りがあり研磨力があります。  
●テーパーウールパフで隣までポリッシングが可能

[50mm] ディスクペーパー (マジック式)



●金属、木工、その他各種研磨作業用  
●マジック式


ディスク径…φ50mm			
品番	粒度	入数	税抜価格
EA162KS-40A	#40	10枚	370円
EA162KS-40	#40	100枚	3,210円
EA162KS-60A	#60	10枚	300円
EA162KS-60	#60	100枚	2,990円
EA162KS-80A	#80	10枚	320円
EA162KS-80	#80	100枚	2,780円
EA162KS-120A	#120	10枚	320円
EA162KS-120	#120	100枚	2,780円
EA162KS-180A	#180	10枚	320円
EA162KS-180	#180	100枚	2,780円
EA162KS-240A	#240	10枚	320円
EA162KS-240	#240	100枚	2,780円
EA162KS-320A	#320	10枚	320円
EA162KS-320	#320	100枚	2,780円
EA162KS-400A	#400	10枚	320円
EA162KS-400	#400	100枚	2,780円

[18EA162KF-10用] 替スポンジ



品番	仕様	サイズ(mm)	税抜価格
EA162KF-11	硬めスポンジ (着車以外の用途)	25×75×105	800円
EA162KF-12	柔らかめスポンジ (新車用)	25×75×105	1,000円
EA162KF-13	ふき取り用	25×115×140	1,000円

[170mm] ウールパフ (マジック式)

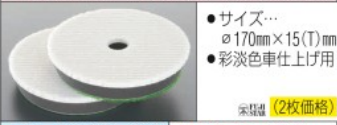

品番 EA809ZB-6 税抜価格 6,410円

- サイズ…  
φ170mm×15(T)mm
- 彩淡色車仕上げ用

●肌落とし、肌調整、ペーパー目消し  
●柔軟性のあるウレタンを使用のため深いパフ目が入りにくく、ライン部、アール面の磨きに最適  
●テーパーウールで隣までポリッシング可能

[18EA162KG-10用] 交換用パッド



品番	型番	税抜価格
EA162KG-1	Z3075211/PM-5	1,400円
EA162KG-2	2252140P/PM-045	3,600円


[50mm] 研磨ディスク



ディスク径…φ50mm			
品番	粒度	最大回転数	税抜価格
EA819MJ-42	#60	25,000rpm	190円
EA819MJ-44	#100	25,000rpm	180円
EA819MJ-45	#120	25,000rpm	180円

●砥粒…セラミック砥粒  
●ステンレス鋼・チタン等の難削材の研磨に適しています。  
●EA819MJ-200(ラバーホルダーパッド)で使用して下さい。

[50mm] ラバーホルダーパッド (6mm軸)

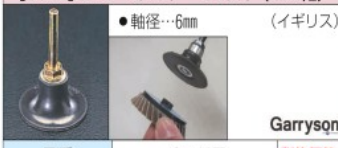

品番	パッド径	税抜価格
EA819KG-1	50mm	2,910円

●EA819KV-21~24用

[75mm] ディスクペーパー (マジック式)



ディスク径…φ75mm			
品番	粒度	入数	税抜価格
EA162KT-40A	#40	10枚	710円
EA162KT-40	#40	100枚	6,200円
EA162KT-60A	#60	10枚	690円
EA162KT-60	#60	100枚	5,980円
EA162KT-80A	#80	10枚	660円
EA162KT-80	#80	100枚	5,770円
EA162KT-120A	#120	10枚	640円
EA162KT-120	#120	100枚	5,560円
EA162KT-180A	#180	10枚	640円
EA162KT-180	#180	100枚	5,560円
EA162KT-240A	#240	10枚	640円
EA162KT-240	#240	100枚	5,560円
EA162KT-320A	#320	10枚	640円
EA162KT-320	#320	100枚	5,560円
EA162KT-400A	#400	10枚	640円
EA162KT-400	#400	100枚	5,560円

●EA159DC-DJ用(P974)

[25~75mm] クイックディスク用ラバーホルダーパッド (6mm軸)



品番	パッド径	税抜価格
EA819KG-12	25mm	2,270円
EA819KG-13	38mm	2,510円
EA819KG-14	50mm	2,910円

[50mm] 研磨ディスク



ディスク径…φ50mm			
品番	粒度	最大回転数	税抜価格
EA819MJ-31	#36	25,000rpm	160円
EA819MJ-32	#60	25,000rpm	150円
EA819MJ-33	#80	25,000rpm	140円
EA819MJ-34	#100	25,000rpm	140円
EA819MJ-35	#120	25,000rpm	140円
EA819MJ-36	#180	25,000rpm	140円
EA819MJ-37	#240	25,000rpm	140円

●砥粒…酸化アルミニウム  
●普通鋼はもちろんステンレス鋼・非鉄金属と幅広く使用できます  
●EA819MJ-200-210(ラバーホルダーパッド)で使用して下さい。

クイックディスク



ディスク径…φ25mm			
品番	粒度	最大回転数	税抜価格
EA819KX-8	#120	40,000rpm	100円

ディスク径…φ38mm

品番	粒度	最大回転数	税抜価格
EA819KX-15	#60	25,000rpm	120円
EA819KX-18	#120	25,000rpm	120円

ディスク径…φ50mm

品番	粒度	最大回転数	税抜価格
EA819KX-21	#24	25,000rpm	190円
EA819KX-22	#36	25,000rpm	185円
EA819KX-23	#40	25,000rpm	175円
EA819KX-24	#50	25,000rpm	175円
EA819KX-25	#60	25,000rpm	175円
EA819KX-26	#80	25,000rpm	175円
EA819KX-28	#120	25,000rpm	175円
EA819KX-29	#180	25,000rpm	175円
EA819KX-30	#240	25,000rpm	175円

ディスク径…φ75mm

品番	粒度	最大回転数	税抜価格
EA819KX-35	#60	20,000rpm	225円
EA819KX-36	#80	20,000rpm	225円
EA819KX-38	#120	20,000rpm	225円
EA819KX-40	#240	20,000rpm	225円

●砥粒…アルミ酸化物  
●EA819KG-12~14で使用して下さい。

[50mm] 研磨ディスク



ディスク径…φ50mm			
品番	粒度	最大回転数	税抜価格
EA819MJ-51	#80	25,000rpm	380円
EA819MJ-52	#120	25,000rpm	290円
EA819MJ-53	#180	25,000rpm	290円
EA819MJ-54	#320	25,000rpm	290円
EA819MJ-55	#400	25,000rpm	290円

●砥粒…51~54:酸化アルミニウム  
55:シリコンカーバイド  
●塗膜・酸化被膜剥離などに  
●EA819MJ-200-210(ラバーホルダーパッド)で使用して下さい。

[50mm] クイックディスク (表面調整用)



ディスク径…φ50mm			
品番	粗さ	最大回転数	税抜価格
EA819KX-81	粗目	25,000rpm	280円
EA819KX-82	中目	25,000rpm	255円
EA819KX-83	細目	25,000rpm	280円

●EA819KG-14で使用して下さい。

在庫のある商品は、17:00までの御注文で当日発送致します。



[50mm] 研磨ディスク



ディスク径…φ50mm			
品番	粒度	最大回転数	税抜価格
EA819MJ-61	#50	25,000rpm	900円
EA819MJ-62	#80	25,000rpm	900円
EA819MJ-63	#120	25,000rpm	900円

●砥粒…セラミック砥粒、酸化アルミニウム  
●砥粒を配合した一体成形の特殊樹脂研磨ブラシです。  
●適度のなじみ性を持ち、目づまりすることなく、使い終わりまで安定した研磨能力を発揮します。  
●ファイバーブラシのように飛散物が刺さることがなく安全  
●EA819MJ-200-210(ラバーホルダーパッド)で使用して下さい。

[50mm] クイックディスク



ディスク径…φ50mm			
品番	粒度	最大回転数	税抜価格
EA819KX-41	#36	25,000rpm	240円
EA819KX-42	#40	25,000rpm	210円
EA819KX-43	#50	25,000rpm	225円
EA819KX-44	#60	25,000rpm	225円
EA819KX-45	#80	25,000rpm	210円

●砥粒…ジルコニウム  
●ステンレス、スチール用  
●EA819KG-14で使用して下さい。  
※モデルチェンジの為、今後は色が緑から青に変更していく予定です。

