 


ハイピッチペーパー(マジック式)



サイズ…100×180mm

品番	粒度	入数	税抜価格
EA809XC-1A	#40	10枚	1,220円
EA809XC-2A	#60	10枚	1,120円
EA809XC-3A	#80	10枚	1,030円
EA809XC-4A	#100	10枚	950円
EA809XC-5A	#120	10枚	950円
EA809XC-6A	#180	10枚	950円
EA809XC-7A	#240	10枚	950円
EA809XC-1	#40	50枚	5,340円
EA809XC-2	#60	50枚	4,920円
EA809XC-3	#80	50枚	4,490円
EA809XC-4	#100	50枚	4,170円
EA809XC-5	#120	50枚	4,170円
EA809XC-6	#180	50枚	4,170円
EA809XC-7	#240	50枚	4,170円

切断砥石



- サイズ…
-3A: 105×1.3×15mm穴
-24: 125×1.6×22/23mm穴
-25: 180×1.6×22/23mm穴
- ステンレス鋼、一般鋼の切断に
●高い研削力が最後まで
長く持続する
切断砥石です。

品番	粒度	最大回転数	入数	税抜価格
EA843X-13	#60	14,450rpm	5枚	3,860円
EA843X-3A	#60	14,450rpm	25枚	15,000円
EA843X-24	#36	12,250rpm	25枚	20,300円
EA843X-25	#36	8,500rpm	25枚	35,800円

切断砥石(超薄型)



- サイズ…
106×1.0×15mm穴
- 最大回転数…14,400rpm
- ズン切り丸棒に最適
(ステンレス、丸棒、銅管、アルミなど)

品番	粒度	入数	税抜価格
EA843XB-101	46P	10枚	3,420円

切断砥石



- サイズ…
105×1.6×15mm穴
- 最大回転数…13,040rpm
- 鉄、ステンレス兼用の
切断砥石です。

品番	粒度	入数	税抜価格
EA843XC-100	#40	10枚	2,810円

[125mm]切断砥石(ステンレス用/X-LOCK)




X-LOCK (ドイツ)

- X-LOCK対応ディスク
グラインダー用
(P.806)

品番	粒度	入数	税抜価格
EA843XH-57	#46	1枚	450円

- サイズ…125×1.6×22/23mm穴
- 最大回転数…12,250rpm
- ステンレスの切断作業用

オフセット切断砥石(超薄型)

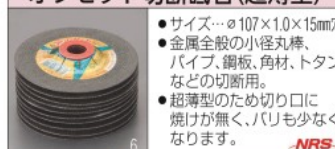

- サイズ…107×1.0×15mm穴
- 金属全般の小径丸棒、
パイプ、銅板、角材、トタン
などの切断用。
- 超薄型のため切り口に
焼けが無く、バリも少なく
なります。

品番	粒度	入数	税抜価格
EA843X-4	60S	1枚	230円
EA843X-6	60S	10枚	2,070円

- 最大回転数…14,280rpm


オフセット砥石[コンクリート用]



- サイズ…125×4×22mm穴
- コンクリート、石材のバリ
取り、粗研削に
- 最大回転数…11,000rpm

品番	粒度	入数	税抜価格
EA809Z-12	#16	5枚	2,740円

 [乾式]ハイピッチペーパー(マジック式)



- EA162KK用(P.972)
- 金属、木工、その他
各種研削作業用

サイズ…75×110mm

品番	粒度	入数	税抜価格
EA809XE-1A	#40	10枚	805円
EA809XE-1	#40	100枚	7,050円
EA809XE-2A	#60	10枚	710円
EA809XE-2	#60	100枚	6,200円
EA809XE-3A	#80	10枚	610円
EA809XE-3	#80	100枚	5,340円
EA809XE-4A	#100	10枚	540円
EA809XE-4	#100	100枚	4,700円

切断砥石(超薄型)



- サイズ…
-1: 105×1.0×15mm穴
-2: 125×1.3×22mm穴

品番	粒度	入数	税抜価格
EA843XG-1	#60	10枚	1,130円
EA843XG-2	#60	10枚	2,560円

- 最大回転数…1:14,500rpm、-2:12,250
- 鉄、ステンレス、その他の金属の切断用

切断砥石



- サイズ…
100×2×15mm穴
- 最大回転数…13,690rpm
- 金属切断用に

品番	粒度	入数	税抜価格
EA843XA-100	A/WA46P	10枚	1,580円

切断砥石



- サイズ…
106×2.2×15mm穴
- 最大回転数…15,000rpm
- 鉄工用
- 両面補強入

品番	粒度	入数	税抜価格
EA843XB-103	30Q	10枚	1,710円

[125mm]切断砥石(ステンレス用/超薄型/X-LOCK)



X-LOCK (ドイツ)

- X-LOCK対応ディスク
グラインダー用
(P.806)

品番	粒度	入数	税抜価格
EA843XH-51	#60	1枚	320円
EA843XH-53	#60	10枚	3,200円

- 最大回転数…12,250rpm
- ステンレス切断に特化、シャープな切断

[125mm]切断砥石(X-LOCK)




X-LOCK (ドイツ)

- X-LOCK対応ディスク
グラインダー用
(P.806)

品番	粒度	入数	税抜価格
EA843XH-61	#46	1枚	450円
EA843XH-64	#30	1枚	510円

- サイズ…61: 125×1.6×22/23mm穴
-64: 125×2.5×22/23mm穴
- 最大回転数…12,250rpm
- 鉄、非鉄金属の切断作業

オフセット砥石

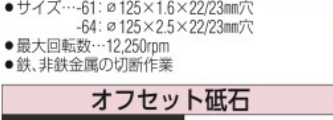

- サイズ…
125×6×22mm穴
- 最大回転数…
10,955rpm

品番	粒度	入数	税抜価格
EA809YB-24A	A/WA24P	1枚	470円
EA809YB-124	A/WA24P	5枚	2,350円
EA809YB-24	A/WA24P	25枚	10,700円
EA809YB-36A	A/WA36P	1枚	470円
EA809YB-136	A/WA36P	5枚	2,350円
EA809YB-36	A/WA36P	25枚	10,700円

[乾・湿式]ハイピッチペーパー(マジック式)




- EA162KK用(P.972)
- 金属、木工、その他
各種研削作業用

サイズ…75×110mm

品番	粒度	入数	税抜価格
EA809XE-5A	#120	10枚	540円
EA809XE-5	#120	100枚	4,700円
EA809XE-7A	#180	10枚	540円
EA809XE-7	#180	100枚	4,700円
EA809XE-8A	#240	10枚	540円
EA809XE-8	#240	100枚	4,700円
EA809XE-10A	#320	10枚	540円
EA809XE-10	#320	100枚	4,700円

切断砥石

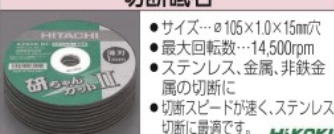

- サイズ…105×1.0×15mm穴
- 最大回転数…14,500rpm
- ステンレス、金属、非鉄金
属の切断に
- 切断スピードが速く、ステン
レス切断に最適です。

品番	粒度	入数	税抜価格
EA843X-1A	AZ60RBF	10枚	2,300円

切断砥石(ゴールド)



- サイズ…100×2.4×15mm穴
- 最大回転数…14,400rpm
- 長寿命の金属用切断砥石です。

品番	粒度	入数	税抜価格
EA843XB-100	#46	10枚	3,320円

切断砥石(FRP用)




- サイズ…
106×1.0×15mm穴
- 最大回転数…4,800rpm
- FRP、アルミ、塩ビパイ
プも焼けずに切断で
きます。

品番	粒度	入数	税抜価格
EA843XB-106	#46	1枚	520円

- フランジ一体成型で割れにくく安全です。

 [125mm]切断砥石(超薄型/X-LOCK)




X-LOCK (ドイツ)

- X-LOCK対応ディスク
グラインダー用
(P.806)

品番	粒度	入数	税抜価格
EA843XB-54	#60	1枚	385円

- サイズ…125×1.0×22/23mm穴
- 最大回転数…12,250rpm
- 鉄、ステンレスの切断作業用
- バリや焼けの無い、クリーンな切断

[125mm] [超薄型] 切断砥石(X-LOCK用)

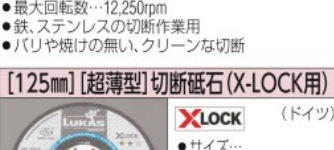


X-LOCK (ドイツ)

- サイズ…
125×1.0×22.23mm穴
- 最大回転数…
12,200rpm

品番	粒度	入数	税抜価格
EA843XL-51	#46	1枚	305円

- スチール、ステンレス、チタニウム用
- X-LOCK対応ディスクグラインダー用(P.806)

 オフセット砥石



- サイズ…
150×6×22mm穴
- 一般鋼、ステンレス鋼
のバリ、ビード取りに
- 最大回転数…9,170rpm

品番	粒度	入数	税抜価格
EA809YD-24	A/WA24P	1枚	590円
EA809YD-124	A/WA24P	5枚	2,920円
EA809YD-224	A/WA24P	25枚	13,200円

切断砥石



- 外径×厚み×穴径…
125×1.6×22mm
- 最大回転数…
12,223rpm
- 用途…ステンレス、
金属、非鉄金
属の切断に

品番	粒度	入数	税抜価格
EA843X-11	AZ46RBF	10枚	3,800円

- 切断スピードが速く、ステンレスの
切断に最適です。

切断砥石(超薄型)



- 最大回転数…14,200rpm
- 金属全般、小径丸棒、
パイプ、銅材、角材、
トタンなどの切断用。
- ストレート型両面補強の
切断砥石です。

品番	粒度	外径 (mm)	穴径 (mm)	厚み (mm)	入数	税抜価格
EA843XD-10	NX60	107	15	1	1枚	250円
EA843XD-25	NX60	125	22	1.3	1枚	520円
EA843XD-50	NX60	150	22	1.4	1枚	740円
EA843XD-80	NX60	180	22	1.5	1枚	850円
EA843XD-100	NX60	107	15	1	10枚	2,220円
EA843XD-125	NX60	125	22	1.3	10枚	4,680円
EA843XD-150	NX60	150	22	1.4	10枚	6,650円
EA843XD-180	NX60	180	22	1.5	10枚	7,720円

切断砥石



- サイズ…
105×1.3×15mm穴
- 最大回転数…14,450rpm
- 鉄・ステンレスなど
の切断に。

品番	粒度	入数	税抜価格
EA843X-31	#60	25枚	7,610円

切断砥石(薄型)



- サイズ…
106×1.3×15mm穴
- 最大回転数…15,000rpm
- ステンレス、アルミ、鉄工用
- 砥石内に補強ネット2枚入

品番	粒度	入数	税抜価格
EA843XB-102	46P	10枚	3,420円

切断砥石(超薄型)



- サイズ…100×1.0×15mm穴
- 最大回転数…15,300rpm
- 材質…
アルミニウムオキサイド

品番	粒度	入数	税抜価格
EA843XL-1	#46	5	1,030円
EA843XL-2	#46	25	5,170円

- スチール、ステンレス、チタニウム用
- 接着技術の向上により切断能力と耐久性がアップ。


オフセット切断砥石



- サイズ…
100×2.3×15mm穴
- ボルト等の切断が根本
からできます。
- 最大回転数…13,690rpm

品番	粒度	入数	税抜価格
EA809-5	#30	10枚	3,430円

オフセット砥石

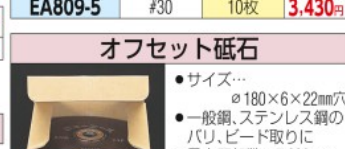

- サイズ…
180×6×22mm穴
- 一般鋼、ステンレス鋼の
バリ、ビード取りに
- 最大回転数…7,600rpm

品番	粒度	入数	税抜価格
EA809YA-24A	A/WA24P	1枚	670円
EA809YA-124	A/WA24P	5枚	3,350円
EA809YA-24	A/WA24P	25枚	15,200円
EA809YA-36A	A/WA36P	1枚	670円
EA809YA-136	A/WA36P	5枚	3,350円
EA809YA-36	A/WA36P	25枚	15,200円

ドリル

フライス、
センター
ドリルカンター
シンク

リーマー

エンドミル