


(10mm) エアードリル

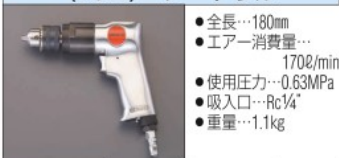


- 全長…180mm
- エア消費量…170ℓ/min
- 使用圧力…0.63MPa
- 吸入口…Rc1/4"
- 重量…1.1kg

品番	チャック能力	無負荷回転数	税抜価格
EA158PC-1	10mm	2,000rpm	7,350円

- 右回転のみ
- 使用コンプレッサー…1.85kW
- キータイプチャック

(10mm) エアードリル

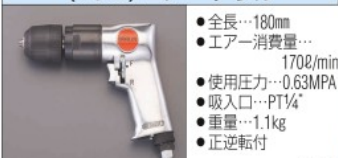

- 全長…180mm
- エア消費量…170ℓ/min
- 使用圧力…0.63MPa
- 吸入口…PT1/4"
- 重量…1.1kg
- 正逆転付

品番	チャック能力	無負荷回転数	税抜価格
EA158SH	10mm	1,800rpm	9,500円

- 使用コンプレッサー…3HP以上

(10mm) エアアングルドリル



品番	チャック能力	無負荷回転数	税抜価格
EA158KD	10mm	1,500rpm	35,550円

- 全長…205mm
- エア消費量…430ℓ/min
- 使用圧力…0.63MPa
- 吸入口…Rc1/4"
- 重量…1.16kg
- 正逆転付
- 使用コンプレッサー…2.2kW

(13mm) エアードリル



- 全長…207mm
- エア消費量…115ℓ/min
- 使用圧力…0.64MPa

品番	チャック能力	無負荷回転数	税抜価格
EA158DE	13mm	800rpm	16,300円

- 吸入口…Rc1/4"
- 正逆転付
- 重量…1.4kg

(13mm) エアードリル




- 全長…190mm
- エア消費量…226ℓ/min
- 使用圧力…0.64MPa

品番	チャック能力	無負荷回転数	税抜価格
EA158SC	13mm	800rpm	20,000円

- 吸入口…Rc1/4"
- 重量…1.82kg
- 正逆転付
- 使用コンプレッサー…1.85kW

(13mm) エアードリル

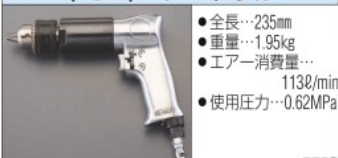

- 全長…235mm
- 重量…1.95kg
- エア消費量…113ℓ/min
- 使用圧力…0.62MPa

品番	チャック能力	無負荷回転数	税抜価格
EA158EB-1	13mm	500rpm	14,400円

- 吸入口…Rc1/4"
- 使用コンプレッサー…5HP以上

エアベルトサンダー(10×330mm)



品番	回転数	税抜価格
EA163DA	16,000rpm	18,200円

- 全長…280mm
- エア消費量…400ℓ/min
- 使用圧力…0.59MPa
- 吸入口…Rc1/4"
- ベルトサイズ…10×330mm(粒度 #80・#100・#120、各1本付)
- 重量…750g
- アーム角度は作業目的に応じて自由に調節できます。
- 使用コンプレッサー…2.2kW

エアベルトサンダー(10×330mm)



品番	回転数	税抜価格
EA163HA	18,000rpm	14,750円

- 全長…300mm
- エア消費量…230ℓ/min
- 使用圧力…0.6MPa
- 吸入口…Rc1/4"
- ベルトサイズ…10×330mm(粒度 #80・#100・#120、各1本付)
- 重量…800g
- 使用コンプレッサー…2.2kW

エアベルトサンダー(10×330mm)



品番	回転数	税抜価格
EA163KA	18,000rpm	37,000円

- エア消費量…450ℓ/min
- 使用圧力…0.6MPa
- 吸入口…Rc1/4"
- ベルトサイズ…10×330mm(粒度 #60、1本付)
- アーム角度は作業目的に応じて自由に調節できます。
- 重量…900g
- 使用コンプレッサー…2.2kW

エアベルトサンダー(10×330mm)



品番	回転数	税抜価格
EA163SA	16,000rpm	13,700円

- 全長…260mm
- エア消費量…254.7ℓ/min
- 使用圧力…0.64MPa
- 吸入口…Rc1/4"
- ベルトサイズ…10×330mm(粒度 #80・#100・#120、各1本付)
- 重量…900g
- 使用コンプレッサー…1.85kW

エアベルトサンダー(10×330・12×330mm)



品番	回転数	税抜価格
EA163K	13,500rpm	42,300円

- 全長…287mm
- エア消費量…340ℓ/min
- 使用圧力…0.6MPa
- 吸入口…Rc1/4"
- ベルトサイズ…12×330mm(粒度 #60・#80・#120、各1本付)、10×330mmも使用可
- アーム角度は作業目的に応じて自由に調節できます。
- 重量…840g
- 使用コンプレッサー…2.2kW

エアベルトサンダー(10×330mm)



品番	回転数	税抜価格
EA163HB	18,000rpm	16,450円

- エア消費量…250ℓ/min
- 使用圧力…0.63MPa
- 吸入口…Rc1/4"
- ベルトサイズ…10×330mm(粒度 #40・#60・#80、各1本付)
- 重量…770g
- 使用コンプレッサー…2.2kW以上

エアベルトサンダー(20×520mm)



品番	回転数	税抜価格
EA163SB	16,000rpm	22,300円

- 全長…340mm
- エア消費量…254.7ℓ/min
- 使用圧力…0.64MPa
- 吸入口…Rc1/4"
- ベルトサイズ…20×520mm(粒度 #100、1本付)
- 重量…1.2kg
- 使用コンプレッサー…1.85kW

エアベルトサンダー(20×520mm)



品番	回転数	税抜価格
EA163KB-2	14,000rpm	46,400円

- 全長…427mm
- エア消費量…620ℓ/min
- 使用圧力…0.6MPa
- 吸入口…Rc1/4"
- ベルトサイズ…20×520mm(粒度 #60・#80・#120、各1本付)
- 鉄、アルミ等の金属加工品の面取り、バリ取り、錆び取り作業に
- 排気方向を360度変更できるサイレンサー採用で低騒音
- ラバーグリップ採用で防振・防寒効果を発揮

エアベルトサンダー(20×520mm)



品番	回転数	税抜価格
EA163HD	18,000rpm	21,900円

- 全長…396mm
- エア消費量…280ℓ/min
- 使用圧力…0.63MPa
- 吸入口…Rc1/4"
- 重量…960g
- ベルトサイズ…20×520mm(粒度 #40・#60・#80、各1本付)
- 使用コンプレッサー…2.2kW以上

エアベルトサンダー(20×520mm)



品番	回転数	税抜価格
EA163HC	16,000rpm	24,950円

- 全長…380mm
- エア消費量…250ℓ/min
- 使用圧力…0.6MPa
- 吸入口…Rc1/4"
- ベルトサイズ…20×520mm(粒度 #80・#100、各1本付)
- 重量…約1.3kg
- 使用コンプレッサー…2.2kW


[50・75mm] アングル型エアサンダーキット(マジック式)



品番	無負荷回転数	税抜価格
EA162A	16,000rpm	23,100円

- 全長…172mm
- 重量…800g
- 使用圧力…0.64MPa
- エア消費量…171ℓ/min
- ディスク径…φ50・75mm
- 吸入口…Rc1/4"
- 使用コンプレッサー…2.2kW
- 付属品
 - マジック式パッド…50・75mm×各1個
 - 50mmディスクペーパー(マジック式)×5
 - 75mmディスクペーパー(マジック式)×5
 - 50mmねじ式パッド×4
 - 75mmねじ式パッド×4
- 替ディスクはφ50mm・φ75mmのマジック式ディスクペーパーを使用して下さい。

[75・125mm] アングル型エアサンダー

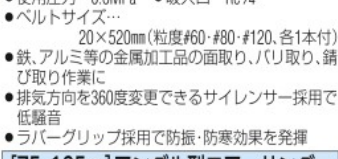


品番	回転数	税抜価格
EA162DC	15,000rpm	11,100円

- 全長…150mm
- 重量…1.1kg
- 使用圧力…0.64MPa

品番	直径	粒度	税抜価格
EA162DC-31	75mm	#60	1,100円
EA162DC-32	75mm	#80	1,100円
EA162DC-33	75mm	#120	1,100円
EA162DC-34	75mm	#240	1,100円
EA162DC-51	125mm	#60	2,100円
EA162DC-52	125mm	#80	2,100円
EA162DC-53	125mm	#120	2,100円
EA162DC-54	125mm	#240	2,100円

- エア消費量…115ℓ/min
- ディスク径…φ75・125mm
- 吸入口…Rc1/4"
- 使用コンプレッサー…2.2kW

[75mm] アングル型エアサンダー(マジック式)

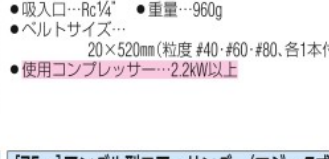

品番	無負荷回転数	税抜価格
EA162A-2	16,000rpm	16,800円

- 全長…153mm
- 重量…800g
- 使用圧力…0.62MPa
- エア消費量…142ℓ/min
- ディスク径…φ75mm
- 吸入口…Rc1/4"
- 使用コンプレッサー…2.2kW
- 替ディスクはφ75mmのマジック式ディスクペーパーを使用して下さい。


[50mm] アングル型エアサンダー



品番	無負荷回転数	税抜価格
EA162DE	25,000rpm	12,600円

- 全長…165mm
- 重量…600g
- 使用圧力…0.64MPa
- エア消費量…115ℓ/min
- ディスク径…φ50mm(ねじ込み式)
- ホース長…540mm
- 吸入口…Rc1/4"
- 替ディスクはEA819KX-21～30、EA819KX-41～45、EA819KV-4～14、EA819KX-81～83(P.940)を使用して下さい。


エアサンダーとディスクペーパーの対応マーク

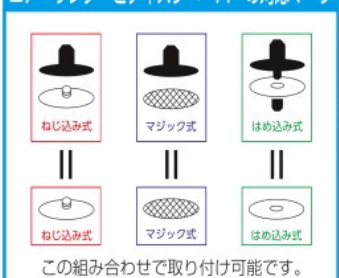

この組み合わせで取り付け可能です。



関連商品はコチラ!!

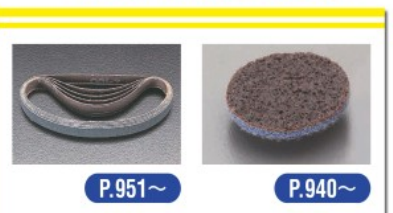

コンプレッサー
エアーツールセット
コンパクトエアーツール
エアインパクトレンチ
エアラチェットレンチ
エアインパクトドライバ
エアドリル
エアベルトサンダー
エアサンダー
エアグラインダー
エアカットオフグラインダー
エア彫刻ペン
エアベシシグラインダー
エアダイグラインダー
エアソー、ジグソー
エアニブラ、シャ
エアニードルチセラー
エアチセル
エアサンドブラスター
コーキング用エアガン
エアブラシ
スプレーガン
エアダスター
バランサー、エアホースリール
F.R.Lユニット
レギュレーター、エアフィルタ
セパレーター、ドレントラップ
エア配管用スイッチ、弁、ディフューザ