

雌ねじリングジョイント



- 銅管用継手
- 材質…真鍮

ASOH
(1個価格)

品番	ねじサイズ (Rc)	銅管外径	税抜価格
EA426AF-21	1/8"	6mm	410円
EA426AF-22	1/8"	8mm	410円
EA426AF-23	1/4"	6mm	410円
EA426AF-24	1/4"	6.35mm (1/4")	410円
EA426AF-25	1/4"	8mm	410円
EA426AF-26	1/4"	9.53mm (3/8")	650円
EA426AF-27	1/4"	10mm	650円

- 使用圧力…3.45MPa以下
- 使用温度範囲…50～150℃
- 使用流体…空気・水・油

中間リングジョイント



- 材質…真鍮 (C3771BE)

ONDA

品番	銅管外径	税抜価格
EA426AW-21	8×8mm	480円
EA426AW-22	8×10mm	560円
EA426AW-23	10×10mm	610円

- 樹脂製スリーブ
- 使用圧力…0.6MPa
- 使用流体…JIS1号灯油(白灯油)
- 使用温度範囲…20～60℃

三方リングチーズ



- 銅管用継手
- 材質…真鍮
- 使用圧力…3.45MPa以下

ASOH
(1個価格)

品番	ナット対応	銅管外径	税抜価格
EA426AK-6BA	12mm	6mm	710円
EA426AK-6A	17mm	6mm	760円
EA426AK-8A	17mm	8mm	760円
EA426AK-10A	21mm	10mm	1,220円
EA426AK-12A	24mm	12mm	1,940円

- 使用流体…空気・水・油
- 使用温度範囲…50～150℃

三方リングチーズ



- 銅管用継手
- 材質…真鍮
- 使用圧力…0.6MPa以下
- 使用温度範囲…20～60℃

ONDA

品番	ナット対応	銅管外径	税抜価格
EA426AW-11	16.5mm	8mm	610円
EA426AW-12	16.5mm	10mm	800円

- 使用流体…JIS1号灯油(白灯油)
- 樹脂製スリーブ

銅管継手(リングジョイント)作業要領

■管をリングナットの穴へ止まる位置まで差し込み、ナットを手で締め付けた後、スパナで1/2～1回転するまで徐々に締め付けて下さい。
※接触面の傷、打痕、腐食跡には注意して下さい。また、過度の締め付けは変形による洩れの発生や残留応力による事後の「応力腐食割れ」を生じる原因になります。

チューブカッター



- 銅、アルミ、真鍮、鋼、チタンなど様々な管に
- スベア替刃1枚付
- リマー内蔵

ESCO

品番	適用	適合管 外径	全長 (mm)	税抜価格
EA203C	銅管	1/8"～1 1/8" (3～28.5mm)	130	1,550円
替刃				
EA203-11	銅管用(5枚)			3,340円
EA203-13	ステンレス管用(5枚)			3,740円

雄ねじリングジョイント



- 銅管用継手
- 材質…真鍮
- 使用圧力…3.45MPa以下

ASOH

品番	ねじサイズ (R)	銅管外径	税抜価格
EA426AG-51	1/8"	6mm	180円
EA426AG-52	1/8"	6.35mm (1/4")	240円
EA426AG-53	1/8"	8mm	240円
EA426AG-54	1/8"	9.53mm (3/8")	360円
EA426AG-55	1/8"	10mm	360円
EA426AG-56	1/4"	6mm	220円
EA426AG-57	1/4"	6.35mm (1/4")	220円
EA426AG-58	1/4"	8mm	220円
EA426AG-59	1/4"	9.53mm (3/8")	300円
EA426AG-60	1/4"	10mm	300円
EA426AG-61	1/4"	12mm	610円
EA426AG-62	3/8"	6mm	300円
EA426AG-63	3/8"	6.35mm (1/4")	300円
EA426AG-64	3/8"	8mm	300円
EA426AG-65	3/8"	9.53mm (3/8")	300円
EA426AG-66	3/8"	10mm	300円
EA426AG-67	3/8"	12mm	540円
EA426AG-68	3/8"	12.7mm (1/2")	540円

- 使用温度…50～150℃
- 使用流体…空気・水・油

(1個価格)

リングエルボ



- 銅管継手
- 材質…真鍮
- 使用圧力…0.6MPa

ONDA

品番	ねじサイズ (R)	銅管外径	税抜価格
EA426AW-31	1/8"	8mm	580円
EA426AW-32	1/4"	8mm	720円

- 使用温度範囲…20～60℃
- 使用流体…JIS1号灯油(白灯油)
- 樹脂製スリーブ

なまし銅管



品番	銅管外径	肉厚	全長	税抜価格
EA436BA-6	6mm	1mm	20m	11,000円
EA436BA-8	8mm	1mm	20m	15,400円
EA436BA-10	10mm	1mm	20m	19,600円

銅管用リマー



- なまし銅管の切断からリ取りまで
- 内面、外面面取り
- 材質…プラスチック(本体)

ESCO

品番	適合管外径	サイズ (mm)	税抜価格
EA207B	1/8"～1 1/2" (3～38mm)	φ48×43	650円

中間リングジョイント




品番	銅管外径	税抜価格
EA426AJ-21	6mm	310円
EA426AJ-22	6.35mm (1/4")	330円
EA426AJ-23	8mm	310円
EA426AJ-24	9.53mm (3/8")	460円
EA426AJ-25	10mm	460円
EA426AJ-26	12mm	780円
EA426AJ-27	12.7mm (1/2")	780円

- 銅管用継手
- 材質…真鍮
- 使用圧力…3.45MPa以下
- 使用温度範囲…50～150℃
- 使用流体…空気・水・油

ASOH
(1個価格)

樹脂スリーブ

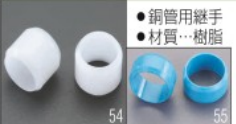

- 銅管用継手
- 材質…樹脂

ONDA
(2個価格)

品番	銅管外径	色	税抜価格
EA426AW-54	8mm	白	480円
EA426AW-55	10mm	青	480円

- 使用流体…JIS1号灯油(白灯油)
- 使用圧力…0.6MPa
- 使用温度範囲…20～60℃

両口リングエルボ



- 銅管用継手
- 材質…真鍮

ASOH
(1個価格)

品番	銅管外径	税抜価格
EA426AL-6A	6mm	570円
EA426AL-8A	8mm	570円
EA426AL-10A	10mm	780円

- 使用圧力…3.45MPa以下
- 使用温度範囲…50～150℃
- 使用流体…空気・水・油

リング玉



- 銅管継手用リング玉
- 材質…真鍮

ASOH
(2個価格)

品番	銅管外径	税抜価格
EA426AD-6	6mm (1/8" ねじ用)	70円
EA426AD-6B	6mm	70円
EA426AD-2	6.35mm (1/4")	70円
EA426AD-8	8mm	70円
EA426AD-3	9.53mm (3/8")	130円
EA426AD-10	10mm	130円
EA426AD-12	12mm	170円
EA426AD-4	12.7mm (1/2")	170円

- 使用圧力…3.45MPa以下
- 使用温度範囲…50～150℃
- 使用流体…空気・水・油

コントロール銅管



- 肉厚…1mm
- 先端部拡大

品番	銅管 外径	仕上 外径	全長	税抜価格
EA436BB-11	6mm	8.0mm	10m	11,900円
EA436BB-12	6mm	8.0mm	20m	23,800円
EA436BB-13	6mm	8.0mm	50m	50,700円
EA436BB-15	8mm	10.2mm	10m	17,100円
EA436BB-16	8mm	10.2mm	20m	34,200円
EA436BB-17	8mm	10.2mm	50m	64,600円
EA436BB-19	10mm	12.2mm	10m	23,400円
EA436BB-20	10mm	12.2mm	20m	46,900円

- 空気圧あるいは油圧の伝導による自動制御装置の配管に用いる。
- 接続はリングジョイントを使用して下さい。
- 被覆に塩化ビニールを使用していますので屋外使用の際は耐候性を考慮し、銅管もしくは耐候性のあるフレキシブル樹脂管などの中に通して使用して下さい。

リングジョイント



- 銅管用継手
- 材質…真鍮
- 使用圧力…0.6MPa
- 使用温度範囲…20～60℃

ONDA

品番	ねじサイズ (R)	銅管外径	税抜価格
EA426AV-1	1/8"	8mm	400円
EA426AV-2	1/4"	8mm	400円
EA426AV-3	3/8"	8mm	400円
EA426AV-4	1/2"	8mm	410円
EA426AV-22	1/4"	10mm	410円
EA426AV-23	3/8"	10mm	440円
EA426AV-24	1/2"	10mm	440円

- 使用流体…JIS1号灯油(白灯油)
- 樹脂製スリーブ

リングエルボ



- 銅管用継手
- 材質…真鍮

ASOH
(1個価格)

品番	ねじサイズ (R)	銅管外径	税抜価格
EA426AH-51	1/8"	6mm	390円
EA426AH-52	1/8"	6.35mm (1/4")	450円
EA426AH-53	1/8"	8mm	430円
EA426AH-54	1/8"	10mm	730円
EA426AH-55	1/4"	6mm	430円
EA426AH-56	1/4"	6.35mm (1/4")	430円
EA426AH-57	1/4"	8mm	430円
EA426AH-58	1/4"	9.53mm (3/8")	580円
EA426AH-59	1/4"	10mm	580円
EA426AH-60	1/4"	12mm	1,120円
EA426AH-61	3/8"	6mm	580円
EA426AH-62	3/8"	8mm	580円
EA426AH-63	3/8"	9.53mm (3/8")	580円
EA426AH-64	3/8"	10mm	580円
EA426AH-65	3/8"	12mm	1,070円

- 使用圧力…3.45MPa以下
- 使用温度範囲…50～150℃
- 使用流体…空気・水・油

リングエルボ



- 材質…真鍮
- 使用圧力…0.6MPa
- 使用温度範囲…20～60℃
- 使用流体…JIS1号灯油(白灯油)
- 樹脂製スリーブ

ONDA

品番	銅管外径	税抜価格
EA426AW-1	8mm	480円
EA426AW-2	10mm	610円

リングナット



- 銅管用継手
- 材質…真鍮
- 使用圧力…3.45MPa以下

(1個価格)

品番	ねじサイズ (G)	銅管外径	税抜価格
EA426AN-21	1/8"	6mm	90円
EA426AN-22	1/4"	6mm	100円
EA426AN-23	1/4"	6.35mm (1/4")	100円
EA426AN-24	1/4"	8mm	100円
EA426AN-25	3/8"	9.53mm (3/8")	170円
EA426AN-26	3/8"	10mm	170円
EA426AN-27	1/2"	12mm	250円
EA426AN-28	1/2"	12.7mm (1/2")	250円

- 使用温度…50～150℃
- 使用流体…空気・水・油
- AN-23～25、28のみ六角カドにVミソ入

ASOH