

ソケット(メカニカル継手)



●材質…本体・ナット: 可鍛鋳鉄(溶融亜鉛メッキ) ロックリング・カラー: 鋼 パッキン: NBR

Table with 4 columns: 品番, 呼び径(A呼称), 対辺(mm), 税抜価格. Rows include EA469H-15 to EA469H-80.

雄ねじソケット(メカニカル継手)



●材質…本体・ナット: 可鍛鋳鉄(溶融亜鉛メッキ) ロックリング・カラー: 鋼 パッキン: NBR

Table with 4 columns: 品番, 呼び径(A呼称), ねじサイズ(R), 対辺(mm), 税抜価格. Rows include EA469HE-15 to EA469HE-80.

雌ねじソケット(メカニカル継手)



●材質…本体・ナット: 可鍛鋳鉄(溶融亜鉛メッキ) ロックリング・カラー: 鋼 パッキン: NBR

Table with 4 columns: 品番, 呼び径(A呼称), ねじサイズ(Rc), 対辺(mm), 税抜価格. Rows include EA469HF-15 to EA469HF-50.

エルボ(メカニカル継手)



●材質…本体・ナット: 可鍛鋳鉄(溶融亜鉛メッキ) ロックリング・カラー: 鋼 パッキン: NBR

Table with 4 columns: 品番, 呼び径(A呼称), 対辺(mm), 税抜価格. Rows include EA469HB-15 to EA469HB-80.

チーズ(メカニカル継手)



●材質…本体・ナット: 可鍛鋳鉄(溶融亜鉛メッキ) ロックリング・カラー: 鋼 パッキン: NBR

Table with 4 columns: 品番, 呼び径(A呼称), 対辺(mm), 税抜価格. Rows include EA469HD-15 to EA469HD-50.

異径雌ねじチーズ(メカニカル継手)



●材質…本体・ナット: 可鍛鋳鉄(溶融亜鉛メッキ) ロックリング・カラー: 鋼 パッキン: NBR

Table with 4 columns: 品番, 呼び径(A呼称), ねじサイズ(Rc), 対辺(mm), 税抜価格. Rows include EA469HH-1 to EA469HH-16.

雌ねじチーズ(メカニカル継手)



●材質…本体・ナット: 可鍛鋳鉄(溶融亜鉛メッキ) ロックリング・カラー: 鋼 パッキン: NBR

Table with 4 columns: 品番, 呼び径(A呼称), ねじサイズ(Rc), 対辺(mm), 税抜価格. Rows include EA469HG-15 to EA469HG-50.

メカニカル継手 共通仕様

●流体温度 使用温度は-10~60℃。ただし、塩ビ管・ポリエチレン管は40℃以下でご使用下さい。

Table with 2 columns: 流体, 最高使用圧力. Rows include 水・空気・油 (1.0MPa) and 都市ガス・LPG (0.3MPa).


※油は灯油、重油、潤滑油、作動油等で添加剤入り作動油には使用できません。

●適用管種 JIS G 3452…配管用炭素鋼管 JIS G 3442…水配管用亜鉛メッキ鋼管

●メカニカル継手の特長 ①接続が簡単 メカニカル継手ですので、管を切断し、ナットを締めることで容易に接続が可能です。

②強固な接続 ロックリングの刃が管に食い込んで強固な接続をおこないます。

③3管種に対応 鋼管・塩ビ管・ポリ管の3管種に対応でき、異種管接続も可能です。

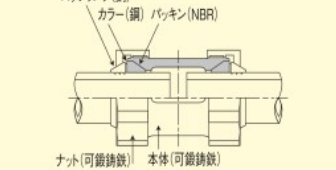

グローブバルブ[青銅]



●材質…青銅(ボディ) ●可燃性ガス、毒性ガスには使用できません。

Table with 3 columns: 品番, ねじサイズ(Rc), 税抜価格. Rows include EA470C-2 to EA470C-30. Includes a pressure table for 静流水 and 蒸気.

グローブバルブ[青銅]



●材質…青銅(ボディ) ●JIS B 2011適合品 ●可燃性ガス、毒性ガスには使用できません。

Table with 3 columns: 品番, ねじサイズ(Rc), 税抜価格. Rows include EA470CA-2 to EA470CA-30. Includes a pressure table for 静流水 and 蒸気・ガス・空気・油・脈動水.

グローブバルブ[青銅]



●材質…青銅(ボディ) ●可燃性ガス、毒性ガスには使用できません。 ●クラス125

Table with 3 columns: 品番, ねじサイズ(Rc), 税抜価格. Rows include EA470CA-62 to EA470CA-80. Includes a pressure table for 静流水 and 飽和蒸気.

グローブバルブ[青銅]



●材質…青銅(ボディ) ●可燃性ガス、毒性ガスには使用できません。 ●クラス150

Table with 3 columns: 品番, ねじサイズ(Rc), 税抜価格. Rows include EA470CA-82 to EA470CA-100. Includes a pressure table for 静流水 and 飽和蒸気.

グローブバルブ[青銅]



●材質…青銅(ボディ) ●可燃性ガス、毒性ガスには使用できません。 ●クラス150

Table with 3 columns: 品番, ねじサイズ(Rc), 税抜価格. Rows include EA470CA-102 to EA470CA-110. Includes a pressure table for 静流水 and 飽和蒸気.

グローブバルブ[ダクタイル鋳鉄]



●材質…ダクタイル鋳鉄(FCD-S)(ボディ)

Table with 3 columns: 品番, ねじサイズ(Rc), 税抜価格. Rows include EA470CE-2 to EA470CE-20. Includes a pressure table for 静流水 and 蒸気・ガス・空気・油・脈動水.

グローブバルブ[ステンレス]



●材質…SCS13A(ボディ) ●接続…フランジ接続(JIS B2220 10K) ●可燃性ガス、毒性ガスには使用できません。

Table with 3 columns: 品番, 呼び径(A呼称), 税抜価格. Rows include EA470CD-3 to EA470CD-20. Includes a pressure table for 静流水 and 蒸気・ガス・空気・油.

グローブバルブ[ステンレス]



●材質…ステンレス(ボディ) ●可燃性ガス、毒性ガスには使用できません。

Table with 3 columns: 品番, ねじサイズ(Rc), 税抜価格. Rows include EA470CB-2 to EA470CB-20. Includes a pressure table for 静流水 and 蒸気・ガス・空気・油.