

結束バンド(耐候性)



- 材質…ナイロン66
- カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件下で使用できます。
- 使用温度範囲…-40~85℃

品番	全長(mm)	幅(mm)	厚み(mm)	最大径(mm)	入数(本)	税抜価格	品番	全長(mm)	幅(mm)	厚み(mm)	最大径(mm)	入数(本)	税抜価格
EA475B-60	63.7	2.4	1.0	11	100	130円	EA475B-380	380	7.6	2.0	110	100	3,460円
EA475B-75	75	2.4	1.0	18	100	115円	EA475B-430W	432	4.8	1.4	125	100	1,500円
EA475B-100	100	2.5	1.0	25	100	185円	EA475B-450	450	8.0	1.92	133	100	4,180円
EA475B-120	120	3.2	1.4	30	100	250円	EA475B-450W	450	4.8	1.5	131	100	1,610円
EA475B-140	142	2.5	1.2	35	100	220円	EA475B-550	550	8.0	2.0	166	100	7,200円
EA475B-150	150	3.6	1.4	39	100	430円	EA475B-610	610	9.0	2.0	185	100	6,840円
EA475B-150W	155	2.5	1.3	39	100	250円	EA475B-685	685	9.0	2.0	210	100	8,340円
EA475B-160W	160	4.8	1.4	42	100	490円	EA475B-710	710	9.0	2.0	209	100	7,330円
EA475B-180	180	3.6	1.3	46	100	485円	EA475B-10	100	2.5	1.0	25	10	40円
EA475B-200	200	4.6	1.6	55	100	750円	EA475B-15	150	3.6	1.4	39	10	70円
EA475B-200W	203	3.6	1.4	55	100	470円	EA475B-20	200	4.6	1.6	55	10	90円
EA475B-250	250	4.8	1.5	74	100	790円	EA475B-25	250	4.8	1.5	74	10	130円
EA475B-250W	250	7.6	1.8	64	100	1,810円	EA475B-30	300	7.6	1.63	88	10	220円
EA475B-265	265	3.6	1.4	73	100	645円	EA475B-38	380	7.6	2.0	110	10	355円
EA475B-300W	300	4.8	1.4	85	100	1,020円	EA475B-45	450	8.0	1.92	133	10	460円
EA475B-300	300	7.6	1.63	88	100	1,910円	EA475B-55	550	8.0	2.0	160	10	665円
EA475B-310W	310	4.8	1.4	89	100	1,060円	EA475B-61	610	9.0	2.0	177	10	625円
EA475B-350	350	4.6	1.5	98	100	1,200円	EA475B-68	685	9.0	2.0	202	10	765円
EA475B-370W	368	4.8	1.4	102	100	1,220円							

結束バンド(耐候性)



- 材質…ナイロン66
- カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件下で使用できます。
- 使用温度範囲…-40~85℃

品番	全長(mm)	幅(mm)	厚み(mm)	最大径(mm)	入数(本)	税抜価格	品番	全長(mm)	幅(mm)	厚み(mm)	最大径(mm)	入数(本)	税抜価格
EA475B-75	75	2.4	1.0	18	100	115円	EA475B-450	450	8.0	1.92	133	100	4,180円
EA475B-100	100	2.5	1.0	25	100	185円	EA475B-550	550	8.0	2.0	166	100	7,200円
EA475B-120	120	3.2	1.4	30	100	250円	EA475B-610	610	9.0	2.0	185	100	6,840円
EA475B-150	150	3.6	1.4	39	100	430円	EA475B-685	685	9.0	2.0	210	100	8,340円
EA475B-160W	160	4.8	1.4	42	100	490円	EA475B-10	100	2.5	1.0	25	10	40円
EA475B-200	200	4.6	1.6	55	100	750円	EA475B-15	150	3.6	1.4	39	10	70円
EA475B-200W	203	3.6	1.4	55	100	470円	EA475B-20	200	4.6	1.6	55	10	90円
EA475B-250	250	4.8	1.5	74	100	790円	EA475B-25	250	4.8	1.5	74	10	130円
EA475B-300W	300	4.8	1.4	85	100	1,020円	EA475B-30	300	7.6	1.63	88	10	220円
EA475B-300	300	7.6	1.63	88	100	1,910円	EA475B-38	380	7.6	2.0	110	10	355円
EA475B-310W	310	4.8	1.4	89	100	1,060円	EA475B-45	450	8.0	1.92	133	10	460円
EA475B-370W	368	4.8	1.4	102	100	1,220円	EA475B-55	550	8.0	2.0	160	10	665円
EA475B-380	380	7.6	2.0	110	100	3,460円	EA475B-61	610	9.0	2.0	177	10	625円
EA475B-430W	432	4.8	1.4	125	100	1,500円	EA475B-68	685	9.0	2.0	202	10	765円

結束バンド(耐薬品性)



- 材質…ポリプロピレン
- 使用温度範囲…0~80℃
- RoHS対応

品番	全長(mm)	幅(mm)	厚み(mm)	最大径(mm)	入数(本)	税抜価格
EA475BA-150	150	3.6	3.6	36	100	365円
EA475BA-200	200	4.6	3.6	52	100	620円
EA475BA-250	250	4.8	3.6	68	100	925円
EA475BA-300	300	7.6	3.6	80	100	1,900円
EA475BA-380	380	7.6	3.6	105	100	2,650円
EA475BA-550	550	8	3.6	160	100	4,620円


結束バンド(耐熱性)



- 材質…ナイロン66
- 使用温度範囲…-40~105℃
- RoHS対応品

品番	全長(mm)	幅(mm)	厚み(mm)	最大径(mm)	入数(本)	税抜価格
EA475BB-100	100	2.5	2.5	22	100	220円
EA475BB-150	150	3.6	2.5	36	100	550円
EA475BB-200	203	4.6	2.5	52	100	925円
EA475BB-250	250	4.8	2.5	68	100	1,400円
EA475BB-300	300	7.6	2.5	80	100	2,830円
EA475BB-380	380	7.6	2.5	105	100	3,980円

結束バンド(耐熱性)

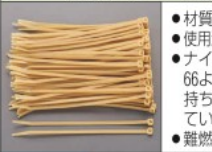

- 材質…ナイロン46
- 使用温度範囲…0~150℃
- ナイロン46はナイロン66より高い耐熱特性を持ち、耐油性にも優れています。
- 難燃グレード…94V-2

品番	全長(mm)	幅(mm)	厚み(mm)	最大径(mm)	入数(本)	税抜価格
EA475BC-100	100	2.5	1.0	22	100	850円
EA475BC-150	150	3.6	1.4	36	100	1,870円
EA475BC-200	203	4.6	1.5	52	100	3,940円
EA475BC-300	300	4.8	1.5	83	100	5,850円
EA475BC-380	380	7.6	1.8	105	100	14,200円
EA475BC-385	385	4.8	1.5	110	100	9,070円

結束バンド(耐候性/ロングタイプ)



品番	全長(mm)	幅(mm)	厚み(mm)	最大径(mm)	入数(本)	税抜価格
EA475BY-81	812	9.0	2.0	243	10	1,040円
EA475BY-94	940	9.0	2.0	284	10	1,440円
EA475BY-122	1219	9.0	2.0	372	10	2,690円
EA475BY-150	1500	9.0	2.0	462	10	3,350円

- 材質…ナイロン
- 使用温度範囲…-40~85℃

結束バンド(リリースタイプ)



- 材質…ナイロン66

品番	全長(mm)	幅(mm)	厚み(mm)	最大径(mm)	入数(本)	税抜価格
EA475ER-125	125	4.5	1.2	25	100	740円
EA475ER-150	150	4.5	1.2	35	100	855円
EA475ER-200	200	4.5	1.2	50	100	985円
EA475ER-250	250	4.5	1.2	65	100	1,540円
EA475ER-300	300	4.5	1.2	80	100	1,860円

- リリースタイプのため、繰り返し使用できます
- RoHS対応品
- 使用温度範囲…-10~85℃

結束バンド



- 材質…ナイロン66
- 使用温度範囲…-40~85℃

品番	色	全長(mm)	幅(mm)	厚み(mm)	最大径(mm)	入数(本)	税抜価格	品番	色	全長(mm)	幅(mm)	厚み(mm)	最大径(mm)	入数(本)	税抜価格
EA475C-100	赤	100	2.5	1.0	25	100	195円	EA475E-100	黄	100	2.5	1.0	25	100	195円
EA475C-150	赤	150	3.6	1.4	39	100	430円	EA475E-150	黄	150	3.6	1.4	39	100	430円
EA475C-200	赤	200	4.6	1.6	55	100	785円	EA475E-200	黄	200	4.6	1.6	55	100	815円
EA475C-200M	赤	203	2.5	1.4	55	100	315円	EA475E-200M	黄	203	2.5	1.4	55	100	315円
EA475C-250M	赤	250	3.6	1.4	74	100	560円	EA475E-250M	黄	250	3.6	1.4	74	100	560円
EA475C-300S	赤	300	4.8	1.6	85	100	1,070円	EA475E-300S	黄	300	4.8	1.6	85	100	1,070円
EA475C-370	赤	368	4.8	1.5	102	100	1,210円	EA475E-370	黄	368	4.8	1.5	102	100	1,280円
EA475D-100	青	100	2.5	1.0	25	100	195円	EA475G-100	緑	100	2.5	1.0	25	100	145円
EA475D-150	青	150	3.6	1.4	39	100	430円	EA475G-150	緑	150	3.6	1.3	39	100	320円
EA475D-200	青	200	4.6	1.6	55	100	785円	EA475G-200M	緑	203	2.5	1.4	55	100	315円
EA475D-200M	青	203	2.5	1.4	55	100	315円	EA475G-250M	緑	250	3.6	1.4	74	100	560円
EA475D-250M	青	250	3.6	1.4	74	100	560円	EA475G-300S	緑	300	4.8	1.6	85	100	1,070円
EA475D-300S	青	300	4.8	1.6	85	100	1,070円	EA475G-370	緑	368	4.8	1.5	102	100	1,280円
EA475D-370	青	368	4.8	1.5	102	100	1,210円								

ACコード用バンド



品番	全長(mm)	結束径(mm)	色	入数(本)	税抜価格
EA475HA-1A	160	45	白	10	100円
EA475HA	160	45	白	100	860円
EA475HA-2A	160	45	黒	10	100円
EA475HA-2	160	45	黒	100	860円

- 材質…軟質ポリエチレン
- 使用温度範囲…-10~85℃

