

ブレーカーボックス

- 材質…ポリプロピレン
- カラー…ベージュ
- 自動販売機等の電源用に最適なコンパクトサイズのボックスです。
- バンド通し穴付

品番	サイズ(mm)	有効深さ(mm)	税抜価格
EA940CS-381	74×141×84	62	650円
EA940CS-382	135×253×122	98~104	1,850円

盤用キャビネット



- 屋内用
- 材質…本体:鉄
ラッチ部:ステンレス

品番	サイズ(mm)		税抜価格
	外形寸法	基板寸法	
EA940CZ-101	200×300×120	150×250	7,470円
EA940CZ-102	250×250×120	200×200	7,860円
EA940CZ-103	300×300×120	250×250	9,340円
EA940CZ-104	400×300×120	350×250	11,000円
EA940CZ-105	400×400×120	350×350	13,200円
EA940CZ-106	300×300×160	250×250	9,340円
EA940CZ-107	400×500×160	350×450	15,200円
EA940CZ-108	500×400×160	450×350	15,200円
EA940CZ-109	500×500×200	450×450	18,900円
EA940CZ-110	500×600×200	450×550	21,100円

- 有効深さ…-101~105:103mm
-106~108:143mm
-109~110:183mm
- 取付基板…鉄製基板1.6mm
- 保護等級…IP4X
- 防塵バッキン付
- RoHS対応品

ケーブルグラウンド【難燃型】



- 最大取付板厚…
-1~13:4mm
-14~16:6mm

品番	適用ケーブル(mm)	取付穴(mm)	取付ねじ(G)	入数	税抜価格
EA948HS-1	3~4.5	14	1/4"	1	210円
EA948HS-2	4.5~6.5	14	1/4"	1	210円
EA948HS-3	6.5~8.5	17	3/8"	1	260円
EA948HS-4	8.5~10.5	17	3/8"	1	260円
EA948HS-5	10.5~12.5	22	1/2"	1	330円
EA948HS-6	12.5~14.5	22	1/2"	1	330円
EA948HS-7	14.5~16.5	28	3/4"	1	510円
EA948HS-8	16.5~18.5	28	3/4"	1	510円
EA948HS-9	18.5~20.5	34	1"	1	600円
EA948HS-10	20.5~22.5	34	1"	1	600円
EA948HS-11	22~24	42	1 1/4"	1	820円
EA948HS-12	24~27	42	1 1/4"	1	820円
EA948HS-13	27~30	42	1 1/4"	1	820円
EA948HS-14	30~32	48	1 1/2"	1	1,420円
EA948HS-15	32~35	48	1 1/2"	1	1,420円
EA948HS-16	35~38	48	1 1/2"	1	1,420円

- 材質…本体:キャップ・ロックナット:ポリアミド(難燃グレード:94V-0)ゴムスリーブ:NBR(難燃)・ゴム(ツッキン)クロロレンゴム
- 使用温度範囲…-30~80℃
- 難燃性で機械的強度に優れたポリアミド(UL認定材料)を使用しています。
- キャップをゴムが直接押し付け、ケーブルを抱かしめるので防水性はもちろん、強いケーブルクランプ力とキャップの緩みを防止します。
- RoHS対応品

【防雨型】ブレーカーボックス

- 材質…ABS
- 色…ミルキーホワイト
- 風雨に強いIP44性能
- ブレーカー、露出防水コンセントを納めるのに最適です。

品番	サイズ(mm)	有効深さ(mm)	税抜価格
EA940CS-383	98×91×156	63~69	1,240円

盤用キャビネット



- 屋内用
- 材質…鉄

品番	サイズ(mm)		税抜価格
	外形寸法	基板寸法	
EA940CZ-201	100×200×80	90×180	3,730円
EA940CZ-202	100×300×80	90×280	4,120円
EA940CZ-203	200×200×80	190×180	4,530円
EA940CZ-204	200×300×80	190×280	5,090円
EA940CZ-205	300×300×80	290×280	6,740円
EA940CZ-206	100×200×120	90×180	5,090円
EA940CZ-207	100×300×120	90×280	4,530円
EA940CZ-208	200×200×120	190×180	5,090円
EA940CZ-209	200×300×120	190×280	5,960円
EA940CZ-210	300×300×120	290×280	7,390円


- 有効深さ…-201~205:66mm
-206~210:106mm
- 取付基板…鉄製基板1.6mm
- 保護等級…IP3X
- カバー…ねじ止め式
- RoHS対応品

ケーブルグラウンド【防水型】

品番	適用ケーブル(mm)	取付ねじ(G)	入数	税抜価格
EA948HB-2	3~6.5	1/4"	10	1,880円
EA948HB-3	5~10	3/8"	10	2,050円
EA948HB-4	10~14	1/2"	10	2,820円
EA948HB-5	10~14	5/8"	10	3,760円
EA948HB-6	13~18	3/4"	5	2,350円
EA948HB-8	18~25	1"	5	3,070円
EA948HB-9	30~38	1 1/2"	5	4,890円
EA948HB-10	34~44	2"	5	5,150円
EA948HB-2B	3~6.5	1/4"	1	225円
EA948HB-3B	5~10	3/8"	1	245円
EA948HB-4B	10~14	1/2"	1	335円
EA948HB-5B	10~14	5/8"	1	450円
EA948HB-6B	13~18	3/4"	1	560円
EA948HB-8B	18~25	1"	1	730円
EA948HB-9A	30~38	1 1/2"	1	1,160円
EA948HB-10A	34~44	2"	1	1,240円

- 材質…ナイロン66
- 防水保護等級…IP68
- RoHS対応品

ケーブルグラウンド

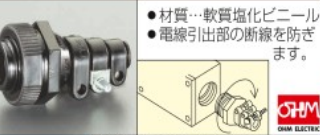

- 材質…軟質塩化ビニール
- 電線引出部の断線を防ぎます。

品番	適用ケーブル(mm)	取付穴(mm)	取付ねじ	入数	税抜価格
EA948HD-17	3.5~8	17	G3/8"	280	280円
EA948HD-21	4~12	21	CTG16	270	270円
EA948HD-28	6~16	28	CTG22	460	460円
EA948HD-34	9~19	33.5	CTG28	480	480円

- 使用する電線径に合わせて切り取って使用して下さい。

ケーブルグラウンド



- 材質…PVC

品番	適用ケーブル(mm)	取付穴(mm)	入数	税抜価格
EA948HB-201	6~10	20.5	10	980円
EA948HB-202	10~15	23.0	10	980円
EA948HB-211	6~10	20.5	1	115円
EA948HB-212	10~15	23.0	1	115円

- ケーブル差込部は3つのサイズに対応。電線径にあわせて切り取って使用して下さい。

仮設用分電盤ボックス



- 材質…ポリプロピレン
- オールプラスチック製で錆の発生がありません。
- プラスチック製ロックパーツを設置、さらに扉と本体に南京錠の取り付けが可能です。

品番	サイズ(mm)		税抜価格
	外寸	内寸	
EA940CS-551	500×466×173	440×355×153	27,100円

盤用キャビネット




- 屋内用
- 材質…鉄

品番	サイズ(mm)		税抜価格
	外形寸法	基板寸法	
EA940CZ-301	150×200×100	100×150	4,950円
EA940CZ-302	200×200×100	150×150	4,950円
EA940CZ-303	250×250×100	200×150	5,230円
EA940CZ-304	300×300×100	250×250	8,610円
EA940CZ-305	350×250×100	300×200	8,030円
EA940CZ-306	250×250×160	200×200	5,990円
EA940CZ-307	300×250×160	250×200	6,810円
EA940CZ-308	400×300×160	350×250	9,530円
EA940CZ-309	400×400×160	350×350	11,900円
EA940CZ-310	450×350×160	400×300	11,900円

- 有効深さ…-301~305:83mm
-306~310:143mm
- 取付基板…鉄製基板1.6mm
- 扉形式…カバーねじ止め式(ローレットねじ)
- 保護等級…IP3XD
- RoHS対応品

 ケーブルグラウンド(スリーブ付)【防水型】



- 材質…ナイロン66
- 防水保護等級…IP68
- スパイラル部がケーブルを保護し、鋭い曲げによる断線から防御します。

品番	適用ケーブル(mm)	取付穴(mm)	入数	税抜価格
EA948HB-61	3~6.5	12	10	2,030円
EA948HB-62	5~10	16	10	2,350円
EA948HB-63	10~14	20	10	2,850円
EA948HB-64	13~18	25	10	4,650円

ケーブルグラウンド【防水型】



- 材質…ナイロン
- 防水保護等級…IP68

品番	適用ケーブル(mm)	取付穴(mm)	入数	税抜価格
EA948HB-112	3~6.5	12	1	200円
EA948HB-113	3~7.5	12	1	350円
EA948HB-116	5~10	16	1	290円
EA948HB-117	5~10	16	1	430円
EA948HB-120	10~14	20	1	350円
EA948HB-121	10~14	20	1	505円
EA948HB-125	13~18	25	1	515円
EA948HB-126	13~18	25	1	780円
EA948HB-132	18~25	32	1	940円
EA948HB-140	22~32	40	1	1,050円
EA948HB-151	30~38	50	1	1,150円
EA948HB-12	3~6.5	12	25	4,320円
EA948HB-13	3~7.5	16	25	7,360円
EA948HB-16	5~10	16	25	6,210円
EA948HB-17	5~10	20	25	8,990円
EA948HB-20	10~14	20	25	7,410円
EA948HB-21	10~14	25	25	10,600円
EA948HB-25	13~18	25	25	10,900円
EA948HB-26	13~18	32	25	16,400円
EA948HB-32	18~25	32	25	19,700円
EA948HB-40	22~32	40	10	8,840円
EA948HB-51	30~38	50	10	9,650円

盤用キャビネット




- 屋内用
- 材質…鉄

品番	サイズ(mm)		税抜価格
	外形寸法	基板寸法	
EA940CZ-1	300×400×120	220×320	13,100円
EA940CZ-2	400×400×120	320×320	15,200円
EA940CZ-3	400×500×120	320×420	17,200円
EA940CZ-4	500×600×120	420×520	27,400円
EA940CZ-5	600×700×120	520×620	34,500円
EA940CZ-6	300×400×160	220×320	15,200円
EA940CZ-7	400×400×160	320×320	19,200円
EA940CZ-8	400×500×160	320×420	22,300円
EA940CZ-9	500×600×160	420×520	29,400円
EA940CZ-10	600×700×160	520×620	37,300円

- 有効深さ…-1~5:101mm
-6~10:141mm
- 取付基板…鉄製基板2.3mm
- 保護等級…IP2XD
- RoHS対応品

 コードグリップ



- 材質…本体:ナイロン6
ロックナット:ナイロン6+ガラス25%(HB-141~147)
ナイロン6(HB-148~150)

品番	適用ケーブル(mm)	取付穴(mm)	ねじの呼び	入数	税抜価格
EA948HB-141	2.5~6	13	PG07	1	170円
EA948HB-142	2.5~8	15.8	PG09	1	180円
EA948HB-143	3.5~10	19	PG11	1	210円
EA948HB-144	5~12	21	PG13.5	1	230円
EA948HB-145	7~14	23	PG16	1	270円
EA948HB-146	9~18	28.8	PG21	1	370円
EA948HB-147	14~24.5	37.5	PG29	1	780円
EA948HB-148	18~31.5	47.5	PG36	1	1,240円
EA948HB-149	24~38.5	54.5	PG42	1	1,750円
EA948HB-150	35~47.5	60	PG48	1	1,850円

- 使用温度範囲…-25~100℃

ケーブルグラウンド(スリーブ付)

