 



### 回転ハンドル



品番	ねじ	サイズ(mm)			税抜価格
		D	H	d	
EA948AK-1	M8×13	18	66	14	480円
EA948AK-2	M10×14	22	85	17	640円
EA948AK-3	M12×20	28	107	23	900円

●材質…グリップ:ポリアミド  
シャック:SUM22(クロムメッキ)  
●RoHS対応品
 
### 回転ハンドル




品番	ねじ	サイズ(mm)			税抜価格
		D	H	d	
EA948AK-11	M6×13	16	54	10	620円
EA948AK-12	M8×15	20	67	13	710円
EA948AK-13	M10×18	25	86	16	920円
EA948AK-14	M12×20	32	108	20	1,130円

●材質…グリップ:ポリプロピレン  
シャック:SUM22(クロムメッキ)  
●RoHS対応品

### 回転グリップ(ステンレスねじ)



 ●材質…グリップ:ナイロン6  
ねじ:SUS303  
●六角穴による裏側からの取り付け方式



品番	ねじ	サイズ(mm)			税抜価格
		D	H	d	
EA948AR-5A	M5×10	18	51	12	620円
EA948AR-6A	M6×13	19	66	13	750円
EA948AR-8A	M8×16	24	81	17	950円
EA948AR-10A	M10×18	28	96	20	1,390円

●RoHS対応品


### 雄ねじ回転ハンドル



 
★折り曲げ可能

品番	ねじ	サイズ(mm)				税抜価格
		A	B	D	D	
EA948CE-51	M8×13	18	60	21	1,660円	
EA948CE-52	M8×14	22	77	22.5	1,770円	
EA948CE-53	M10×15	22	77	22.5	1,770円	
EA948CE-54	M12×21	28	96	24	1,880円	

●材質…グリップ:ポリアミド  
シャック:SUM22(クロムメッキ)  
●RoHS対応品




### 回転ハンドル[ステンレス製]

 

品番	ねじ	サイズ(mm)				税抜価格
		A	B	C	D	
EA948CE-41	M5	10	45	8	6	1,880円
EA948CE-42	M6	13	57	10	7	1,990円
EA948CE-43	M8	16	68	13	8	2,630円
EA948CE-44	M10	20	80	16	10	3,470円

●材質…SUS303 ●RoHS対応品


### 雌ねじロックングレバー[スチール製]

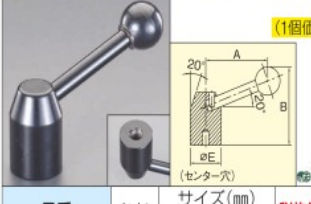

品番	ねじ	サイズ(mm)				税抜価格
		A	B	E	E	
EA948CA-121	M10	50	55	25	980円	
EA948CA-122	M12	75	72	30	1,220円	
EA948CA-123	M16	100	90	35	1,550円	

●材質…  
ボス:S45C(メラミン塗装)  
シャフト:SS400(メラミン塗装)  
グリップ:ABS樹脂  
●RoHS対応品


### フィックスドレバー(丸穴)

 

品番	丸穴	サイズ(mm)				税抜価格
		R	H	d	止め穴	
EA948CJ-1	φ6.0×13	40	27	13.5	φ2.3	970円
EA948CJ-2	φ8.0×16	65	36.5	18	φ2.8	1,130円
EA948CJ-3	φ10×18	80	45	21.5	φ3.8	1,440円
EA948CJ-4	φ12×20	95	54	25.5	φ3.8	2,070円

●材質…亜鉛ダイカスト(ZDC1)  
●六角穴付止めねじ付 ●RoHS対応品


### フィックスドレバー(角穴)

 

品番	角穴	サイズ(mm)				税抜価格
		R	H	d	止め穴	
EA948CJ-11	5×5×13	40	27	13.5	M4×0.7	1,060円
EA948CJ-12	6×6×16	65	36.5	18	M4×0.7	1,370円
EA948CJ-13	8×8×18	80	45	21.5	M5×0.8	1,630円
EA948CJ-14	10×10×20	95	54	25.5	M5×0.8	2,070円
EA948CJ-15	12×12×26	110	63	30.5	M5×0.8	2,560円

●材質…亜鉛ダイカスト(ZDC1)  
●RoHS対応品

### 雌ねじカムレバー

 

品番	ねじ	サイズ(mm)			税抜価格
		R	H	D	
EA948CH-1	M3	36.2	13	12	1,540円
EA948CH-2	M4	36.2	13	12	1,540円
EA948CH-3	M4	52.3	17	15.5	1,670円
EA948CH-4	M5	52.3	17	15.5	1,670円
EA948CH-5	M5	70.4	22	18	1,670円
EA948CH-6	M6	70.4	22	18	1,670円
EA948CH-7	M8	96	28.5	27	1,920円

●材質…  
レバー:アルミダイカスト(黒色粉末塗装)、  
ねじ:ワッシャー:SUM22L(亜鉛三価クロメート)、  
スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)  
●RoHS対応品

### 雌ねじミニクランプレバー



品番	ねじ	サイズ(mm)			税抜価格
		A	B	d	
EA948CC-201	M3	30	30	10	860円
EA948CC-202	M4	30	30	10	860円
EA948CC-203	M5	30	30	10	860円

カラー:ブラック  
EA948CC-211 M3 30 30 10 860円  
EA948CC-212 M4 30 30 10 860円  
EA948CC-213 M5 30 30 10 860円

カラー:オレンジ  
EA948CC-221 M3 30 30 10 860円  
EA948CC-222 M4 30 30 10 860円  
EA948CC-223 M5 30 30 10 860円

カラー:レッド  
EA948CC-231 M3 30 30 10 860円  
EA948CC-232 M4 30 30 10 860円  
EA948CC-233 M5 30 30 10 860円

●材質…レバー:亜鉛ダイカスト、  
ねじ:四酸化鉄被膜(SUM22L)  
●RoHS対応品

 
### 雌ねじ回転ハンドル



品番	ねじ	サイズ(mm)			税抜価格
		A	B	D	
EA948CE-61	M6	18	59.5	8.9	1,770円
EA948CE-62	M8	22	77	7.9	1,880円
EA948CE-63	M8	28	96	8.4	1,990円

●材質…グリップ:ポリアミド  
シャック:SUM22(クロムメッキ)  
●RoHS対応品

### 雌ねじクランプレバー



品番	ねじ	サイズ(mm)			税抜価格
		A	B	G	
EA948CC-31	M5×9	40	31	10	770円
EA948CC-32	M6×9	40	31	10	770円
EA948CC-33	M8×12	65	42.5	13.5	990円
EA948CC-34	M10×14	80	54.5	16	1,070円
EA948CC-35	M12×17	95	63	19	1,240円

●材質…レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:スチール  
●RoHS対応品

### 雌ねじクランプレバー(ステンレスねじ)



品番	ねじ	サイズ(mm)			税抜価格
		A	B	G	
EA948CC-43	M8×12	65	42.5	13.5	2,800円
EA948CC-44	M10×14	80	54.5	16	3,170円

●材質…レバー:亜鉛ダイカスト(クロムメッキ)  
ねじ:ステンレス(SUS303)  
●RoHS対応品

 
### 雌ねじクランプレバー(操作ボタン付)



品番	ねじ	サイズ(mm)			税抜価格
		R	H	d	
EA948CC-101	M4	30	30	12	530円
EA948CC-102	M5	30	30	12	530円
EA948CC-103	M6	30	30	12	530円
EA948CC-104	M5	44	32.5	12	560円
EA948CC-105	M6	44	32.5	12	590円
EA948CC-106	M6	63	43	15	660円
EA948CC-107	M8	63	43	15	660円
EA948CC-108	M8	78	54	19	800円
EA948CC-109	M10	78	54	19	800円
EA948CC-110	M12	78	54	19	870円
EA948CC-111	M12	95	64.5	21.5	980円

●材質…レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、  
ねじ:黄銅  
●RoHS対応品

### 雄ねじクランプレバー(操作ボタン付)



品番	ねじ	サイズ(mm)			税抜価格
		R	H	d	
EA948CB-201	M5×10	30	30	12	520円
EA948CB-202	M5×16	30	30	12	520円
EA948CB-203	M5×20	30	30	12	520円
EA948CB-204	M6×10	30	30	12	520円
EA948CB-205	M6×16	30	30	12	520円
EA948CB-206	M6×20	30	30	12	520円
EA948CB-207	M6×25	30	30	12	520円
EA948CB-208	M6×30	30	30	12	520円
EA948CB-209	M6×40	30	30	12	520円
EA948CB-210	M5×10	44	32.5	12	580円
EA948CB-211	M5×16	44	32.5	12	580円
EA948CB-212	M5×20	44	32.5	12	590円
EA948CB-213	M6×10	44	32.5	12	560円
EA948CB-214	M6×16	44	32.5	12	560円
EA948CB-215	M6×20	44	32.5	12	560円
EA948CB-216	M6×25	44	32.5	12	560円
EA948CB-217	M6×30	44	32.5	12	600円
EA948CB-218	M6×40	44	32.5	12	600円
EA948CB-219	M6×16	63	43	15	690円
EA948CB-220	M6×20	63	43	15	690円
EA948CB-221	M6×30	63	43	15	700円
EA948CB-222	M6×40	63	43	15	700円

●材質…レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、  
ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)  
●RoHS対応品

### カラー:シルバー

品番	ねじ	サイズ(mm)			税抜価格
		R	H	d	
EA948CC-1	M5	45	35	10	750円
EA948CC-2	M6	45	35	10	750円
EA948CC-3	M8	63	45	13.5	960円
EA948CC-4	M10	78	55	16	1,070円
EA948CC-5	M12	92	65	19	1,260円

### カラー:ブラック

EA948CC-11	M5	45	35	10	750円
EA948CC-12	M6	45	35	10	750円
EA948CC-13	M8	63	45	13.5	960円
EA948CC-14	M10	78	55	16	1,070円
EA948CC-15	M12	92	65	19	1,260円

### カラー:オレンジ

EA948CC-21	M5	45	35	10	750円
EA948CC-22	M6	45	35	10	750円
EA948CC-23	M8	63	45		