 


ドックバンパー



品番	サイズ(mm)				税抜価格
	A	B	C	全長	
EA983FK-11	50	50	7	330	1,450円
EA983FK-13	100	100	8	330	2,000円
EA983FK-15	50	50	7	450	1,850円
EA983FK-16	70	70	7	450	2,100円
EA983FK-17	100	100	8	450	2,600円

●材質…ゴム

ドックバンパー



品番	サイズ(mm)				税抜価格
	A	B	C	全長	
EA983FK-91	100	100	15	500	7,580円
EA983FK-92	100	100	15	1000	15,200円
EA983FK-96	150	130	20	500	10,000円
EA983FK-97	150	130	20	1000	20,000円

●材質…合成ゴム
●接触事故による建物や車輛の破損を防ぎます。


[折り畳み式]減速帯



品番	サイズ(mm)	重量(kg)	税抜価格
EA983FK-190	250×3000×25	10	47,000円

●材質…廃タイヤ再生ゴム
★あげるだけで設置が可能な折り畳みタイプ
●反射シート付きで夜間の視認性にも配慮しています。
●付属品…専用収納バッグ


[樹脂製]グレーチング

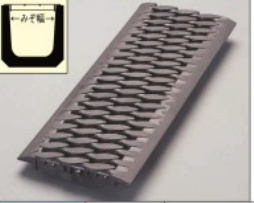

品番	仕様	適用みぞ幅×長さ	税抜価格
EA951TD-1	歩行用～ 6車通行用	180×597mm	13,700円


●材質…ガラス繊維含有樹脂
●樹脂製のためスチール製と違い、サビや金属音がありません。

[スチール製]グレーチング(細目)

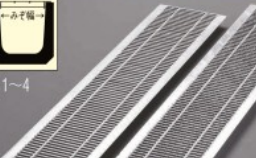


1～4 41～44

[スチール製]グレーチング

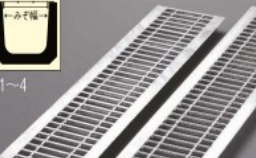


1～4 51～54

[スチール製]グレーチング(横断溝用)

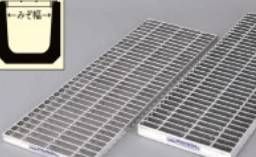

1～4 11～13

[樹脂製]グレーチング

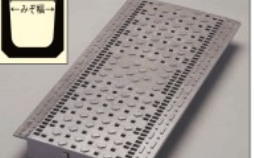

品番	仕様	適用みぞ幅×長さ	税抜価格
EA951TE-1	歩行用 (0.5mまで)	240×600mm	8,130円
EA951TE-2		300×600mm	9,450円

●材質…ポリカーボネイト
●腐食に強く耐久性があります。
●樹脂製なので軽量で金属音が気になりません。

プレーンタイプ

品番	仕様	適用みぞ幅×長さ	税抜価格
EA951TB-1	歩行用～ 2車通行用	180×997mm	6,440円
EA951TB-2		200×997mm	7,030円
EA951TB-3		240×997mm	8,120円
EA951TB-4		300×997mm	14,900円

プレーンタイプ

品番	仕様	適用みぞ幅×長さ	税抜価格
EA951TA-1	歩行用～ 2車通行用	180×995mm	7,820円
EA951TA-2		200×995mm	8,520円
EA951TA-3		240×995mm	9,010円
EA951TA-4		300×995mm	10,300円

ノンスリップタイプ

品番	仕様	適用みぞ幅×長さ	税抜価格
EA951TB-41	歩行用～ 2車通行用	180×997mm	8,710円
EA951TB-42		200×997mm	9,210円
EA951TB-43		240×997mm	10,400円
EA951TB-44		300×995mm	18,700円


ノンスリップタイプ

品番	仕様	適用みぞ幅×長さ	税抜価格
EA951TA-51	歩行用～ 2車通行用	180×995mm	9,010円
EA951TA-52	～14車 通行用	200×995mm	11,400円
EA951TA-53		240×995mm	12,300円
EA951TA-54		300×995mm	16,000円

●材質…スチール(SS400)
溶融亜鉛メッキ仕上げ
●細目タイプで誤って物を落とした際も安心です。
●建物内、建物敷地内、公園敷地内、車道以外で車両の乗り入れる可能性のある場所でお使いいただけます。

●材質…スチール(SS400)
溶融亜鉛メッキ仕上げ
●建物内、建物敷地内、公園敷地内、車道以外で車両の乗り入れる可能性のある場所でお使いいただけます。

[ステンレス製]グレーチング用連結金具(クリップ型)

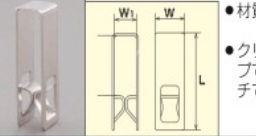

●材質…SUS304
●クリップタイプでワンタッチで施工

品番	適合高さ	税抜価格
EA951TA-151	19～32mm	570円
EA951TA-152	32～45mm	620円
EA951TA-153	38～50mm	665円

品番	サイズ(mm)		
	W	W1	L
EA951TA-151	20	16	60
EA951TA-152	20	16	70
EA951TA-153	20	18.5	80

グレーチング用連結金具(クリップ型)



●材質…SUS304
●クリップ型で取付が簡単です。

品番	適合高さ	適合グレーチング	税抜価格
EA951TA-111	19mm	EA951TB-1～3, 41～43	510円
EA951TA-112	19mm	EA951TA-1	510円
EA951TA-113	25mm	EA951TB-4	510円

品番	サイズ(mm)		
	W	L	H
EA951TA-111	9	20	31.9
EA951TA-112	12	20	33
EA951TA-113	9	20	37.5

グレーチング用連結金具(クリップ型)




●材質…SUS304
●クリップ型で取付が簡単です。

品番	適合高さ	適合グレーチング	税抜価格
EA951TA-106	25～44mm	EA951TA-2～54, EA951TB-4, 44, EA951TF-1～13	510円

品番	サイズ(mm)		
	W	L	H
EA951TA-106	12	25	25

[ステンレス製]グレーチング用連結金具

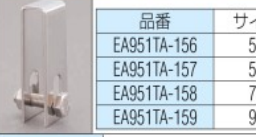

品番	サイズ(mm)
EA951TA-156	55×25
EA951TA-157	55×25
EA951TA-158	75×25
EA951TA-159	95×25

品番	適合高さ	税抜価格
EA951TA-156	18～38mm	620円
EA951TA-157	18～38mm	645円
EA951TA-158	38～55mm	690円
EA951TA-159	60～75mm	740円

●材質…SUS304

[ステンレス製]グレーチング用連結金具



●材質…SUS304
●ねじサイズ…M8×25

品番	税抜価格
EA951TA-161	1,030円
EA951TA-162	360円
EA951TA-163	390円

品番	サイズ(mm)												
	L	W	d	P	H	h	W1	W2	T	A	B	C	
EA951TA-161	42	25	10	31	13.5	20	7	6	2	39	19	10.5	45

品番	サイズ(mm)							
	L	W	d	P	H	h	W1	W2
EA951TA-162	42	25	10	31	13.5	20	7	6
EA951TA-163	48.3	25	10	35.3	15	22.3	9	6

[ステンレス製]グレーチング連結金具



品番	税抜価格
EA951TA-166	380円
EA951TA-167	395円
EA951TA-168	410円

品番	サイズ(mm)		
	W	L	H
EA951TA-166	10	30	35
EA951TA-167	13	30	35
EA951TA-168	16	30	35

●材質…SUS304
●クリップ型でワンタッチ施工

グレートリフター



(アメリカ)

品番	持ち上げ能力	税抜価格
EA993G-10	181.5kg	105,500円

●本体全長…2250mm
●重量…30.7kg
●スチール製
●グレーチング等も一人で持ち上げる事が可能。本体の分離・組立でも簡単に出来ます。
●ベース部分を軸に回転するので、重量物を持ち上げた後、脇へ素早く置く事ができます。

<https://www.esco-net.com>

商品詳細はこちら

商品に関する詳しい情報がご覧になれます。

在庫のある商品は、17:00までの御注文で当日発送致します。

