

29

修理・メンテナンス材料 (棒材、管材、板材、シート)

ホース	P.1368~	板材	P.1376~
パイプ	P.1372	マット	P.1384~
棒材	P.1373~	シート	P.1386~
アングル・角材・フラットバー	P.1375~	金網・ネット	P.1392~

工業用ホース (糸入り)




- 材質…軟質塩化ビニール
- 糸入り

品番	内径×外径 (mm)	全長 (m)	使用圧力 (MPa)	税抜価格
EA124DC-62	6×11	20	1.5	3,290円
EA124DC-82	8×13.5	20	1.4	4,700円
EA124DC-85	8×13.5	50	1.4	11,800円
EA124DC-102	10×16	20	1.1	5,900円
EA124DC-105	10×16	50	1.1	14,800円
EA124DC-122	12×18	20	1.0	6,840円
EA124DC-125	12×18	50	1.0	17,100円
EA124DC-152	15×22	20	1.0	9,960円
EA124DC-155	15×22	50	1.0	22,900円
EA124DC-191	19×26	10	1.0	5,770円
EA124DC-195	19×26	50	1.0	24,900円
EA124DC-251	25×33	10	1.0	8,980円
EA124DC-321	32×41	10	0.7	12,400円
EA124DC-381	38×48	10	0.6	16,300円
EA124DC-501	50×62	10	0.6	21,800円

- 使用温度範囲…-5~60℃
- 使用流体…水・油 (燃料油には使用できません)
- 流体の目視確認が容易 ●使用圧力は20℃時目安

耐油プレッシャーホース (糸入り)

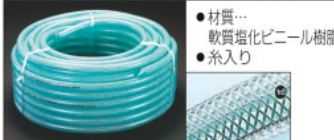


- 材質…軟質塩化ビニール樹脂
- 糸入り

品番	内径×外径 (mm)	全長 (m)	使用圧力 (MPa)	税抜価格
EA125HB-6	6×11	5	0~1	1,180円
EA125HB-6A	6×11	10	0~1	2,350円
EA125HB-6B	6×11	20	0~1	4,700円
EA125HB-8	8×13.5	5	0~1	1,460円
EA125HB-8A	8×13.5	10	0~1	2,920円
EA125HB-8B	8×13.5	20	0~1	5,830円
EA125HB-10	9×15	5	0~1	1,780円
EA125HB-10A	9×15	10	0~1	3,550円
EA125HB-10B	9×15	20	0~1	7,100円
EA125HB-12	12×18	5	0~1	2,010円
EA125HB-12A	12×18	10	0~1	4,010円
EA125HB-12B	12×18	20	0~1	8,010円
EA125HB-15	15×22	5	0~1	2,920円
EA125HB-15A	15×22	10	0~1	5,840円
EA125HB-15B	15×22	20	0~1	11,700円
EA125HB-19	19×26	5	0~1	3,490円
EA125HB-19A	19×26	10	0~1	6,980円
EA125HB-19B	19×26	20	0~1	14,000円
EA125HB-25	25×33	5	0~1	5,320円
EA125HB-25A	25×33	10	0~1	10,600円
EA125HB-25B	25×33	20	0~1	21,300円

- 使用温度範囲…-0~60℃
- 使用流体…水・油・薬品・粉体・エア
- 工作機械・成形機などの工業油配管に適しています
- 使用圧力は20℃時目安

プレッシャーホース (糸入り)

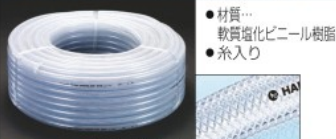


- 材質…軟質塩化ビニール樹脂
- 糸入り

品番	内径×外径 (mm)	全長 (m)	使用圧力 (MPa)	税抜価格
EA125HA-6A	6×11	5	0~1	830円
EA125HA-6B	6×11	10	0~1	1,650円
EA125HA-6C	6×11	20	0~1	3,290円
EA125HA-8A	8×13.5	5	0~1	1,000円
EA125HA-8B	8×13.5	10	0~1	2,000円
EA125HA-8C	8×13.5	20	0~1	4,000円
EA125HA-9A	9×15	5	0~1	1,180円
EA125HA-9B	9×15	10	0~1	2,360円
EA125HA-9C	9×15	20	0~1	4,720円
EA125HA-10A	10×16	5	0~1	1,260円
EA125HA-10B	10×16	10	0~1	2,520円
EA125HA-10C	10×16	20	0~1	5,040円
EA125HA-12A	12×18	5	0~1	1,420円
EA125HA-12B	12×18	10	0~1	2,840円
EA125HA-12C	12×18	20	0~1	5,680円
EA125HA-15A	15×22	5	0~1	1,960円
EA125HA-15B	15×22	10	0~1	3,920円
EA125HA-15C	15×22	20	0~1	7,830円
EA125HA-19A	19×26	5	0~1	2,510円
EA125HA-19B	19×26	10	0~1	5,020円
EA125HA-19C	19×26	20	0~1	10,000円
EA125HA-25A	25×33	5	0~1	3,620円
EA125HA-25B	25×33	10	0~1	7,240円
EA125HA-25C	25×33	20	0~1	14,500円

- 使用温度範囲…-0~60℃
- 使用流体…水・油・薬品・粉体・エア
- 透明性に優れ、流体が確認できます
- 工作機械・成形機・工場設備などの工業用配管に
- 使用圧力は20℃時目安

耐油燃料チューブ

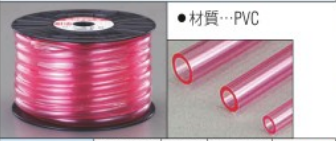

- 材質…PVC

品番	内径×外径 (mm)	全長 (m)	使用圧力 (MPa)	税抜価格
EA125JA-3	3×6	40	0.4	4,080円
EA125JA-4	4×7	40	0.27	4,730円
EA125JA-5	5×8	40	0.23	5,060円
EA125JA-6	6×9	20	0.17	3,510円
EA125JA-7	7×11	20	0.13	5,380円
EA125JA-9	9×13	15	0.13	4,530円
EA125JA-12	12×16	10	0.1	3,730円
EA125JA-16	16×22	25	0.77	18,400円
EA125JA-20	20×26	15	0.63	13,850円
EA125JA-25	25×31	15	0.13	16,500円

- 使用温度範囲…-0~60℃
- 使用流体…水・ガソリン・軽油・灯油・油 (食用を除く)
- 流体をしっかり確認できるクリアタイプ
- 重油には使用できません
- 小型エンジン、農機具、機械等の配管用チューブに
- 圧力のかかる用途には適していません

糸入りホースの特長

工業用の糸入りホースは柔軟・軽量でゴムのようなしなやかさを備えています。補強として構造に糸が入ることによって、優れた耐圧性を発揮します。透明でホース内の流体物を確認でき、作業中も安心です。

サクションホース



- 材質…PVC

品番	内径 (mm)	全長 (m)	許容圧力 (MPa)	税抜価格
EA345GS-25	25.5	5	0.5	2,910円
EA345GS-32	31.8	5	0.5	3,490円
EA345GS-38	38.1	5	0.4	3,940円
EA345GS-50	50.5	5	0.4	6,070円
EA345GS-225	25.5	20	0.5	11,600円
EA345GS-232	31.8	20	0.5	14,000円
EA345GS-238	38.1	20	0.4	15,800円
EA345GS-250	50.5	20	0.4	24,300円

- デリバリー、サクション両用途に適しています
- 柔軟、軽量で操作性に優れています

工業用ホース (ワイヤー入)



- 材質…軟質ポリ塩化ビニール
- 鋼線入り

品番	内径×外径 (mm)	全長 (m)	使用圧力 (MPa)	税抜価格
EA124DG-20	15×22	20	0.6	11,000円
EA124DG-30	15×22	30	0.6	16,600円
EA124DG-50	15×22	50	0.6	25,400円

- 使用温度範囲…-5~60℃
- 使用流体…水・油 (燃料油には使用できません)・粉体
- 鋼線入り構造で減圧に耐え、バキューム用途に最適
- 耐油性に優れ、作業油配管に最適
- 使用圧力は20℃時目安

ウォーターホース (糸入り)




- 材質…軟質塩化ビニール
- 糸入り

品番	内径×外径 (mm)	全長 (m)	使用圧力 (MPa)	税抜価格
EA124DH-151A	15×20	10	0.8	3,040円
EA124DH-152	15×20	20	0.8	6,070円
EA124DH-153	15×20	30	0.8	9,100円
EA124DH-155	15×20	50	0.8	15,200円
EA124DH-181A	18×23	10	0.8	3,700円
EA124DH-182	18×23	20	0.8	7,390円
EA124DH-183	18×23	30	0.8	11,100円
EA124DH-185	18×23	50	0.8	18,500円

- 使用温度範囲…-5~60℃
- 使用流体…水
- 耐寒性…融点温度-30℃
- 糸入りでホースを補強し、圧力に強いのが特長です
- 使用圧力は20℃時目安

ウォーターホース (糸入り)

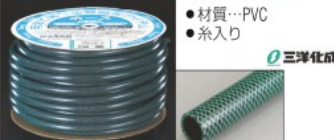


- 材質…PVC
- 糸入り

品番	内径×外径 (mm)	全長 (m)	使用圧力 (MPa)	税抜価格
EA124DL-23	25×31	50	0.8	27,900円

- 使用温度範囲…-0~60℃
- 使用流体…水
- 耐寒性…融点温度-38℃
- 使用圧力は23℃時目安

プレッシャーホース (スプリング入)

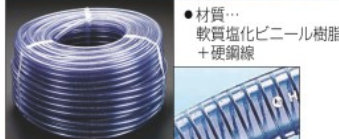

- 材質…軟質塩化ビニール樹脂 + 硬鋼線

品番	内径×外径 (mm)	全長 (m)	使用圧力 (MPa)	税抜価格
EA125HC-15	15×22	10	-0.1~0.5	6,140円

- 使用温度範囲…-0~50℃
- 使用流体…水・油・薬品・粉体・エア
- 硬鋼線の使用により、つぶれにくく曲げ保形性に優れています
- バキュームにも使用できます
- 使用圧力は20℃時目安


工業用耐油ホース (糸入り)



品番	内径×外径 (mm)	全長 (m)	使用圧力 (MPa)	税抜価格
EA124DG-112A	12×18	10	1.0	3,890円
EA124DG-115A	15×22	10	1.0	5,540円
EA124DG-119A	19×26	10	1.0	7,050円
EA124DG-125A	25×33	10	1.0	12,200円
EA124DG-132A	32×41	10	0.7	16,200円

- 材質…軟質塩化ビニール (耐油PVC) ●糸入り
- 使用温度範囲…-5~60℃
- 使用流体…水・油 (燃料油には使用できません)
- 工場、機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水に
- 耐油性抜群で潤滑油の配管に最適です
- 使用圧力は20℃時目安

ウォーターホース (糸入り)

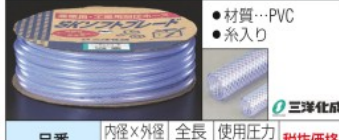


- 材質…PVC
- 糸入り

品番	内径×外径 (mm)	全長 (m)	使用圧力 (MPa)	税抜価格
EA124DL-15	12×18	50	0.8	15,900円
EA124DL-16	15×22	30	0.6	13,600円
EA124DL-17	19×26	30	0.6	16,800円
EA124DL-18	25×33	25	0.4	20,600円

- 使用温度範囲…-0~60℃
- 使用流体…水
- 耐寒性…融点温度-40℃
- 流体が見えるクリアタイプ
- 耐圧性に優れ、噴霧器やポンプ類に最適です
- 使用圧力は23℃時目安

ウォーターホース (糸入り)

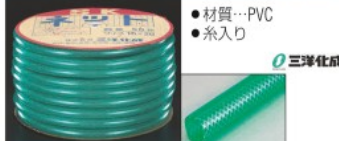

- 材質…PVC
- 糸入り

品番	内径×外径 (mm)	全長 (m)	使用圧力 (MPa)	税抜価格
EA124DL-31	15×20	50	1.0	16,000円
EA124DL-32	18×24	50	0.9	22,800円

- 使用温度範囲…-0~60℃
- 使用流体…水
- 耐寒性…融点温度-50℃
- 流体が見えるクリアタイプ
- 散水ノズルなどにも取付可能
- 使用圧力は23℃時目安