



### ノンスリップマット

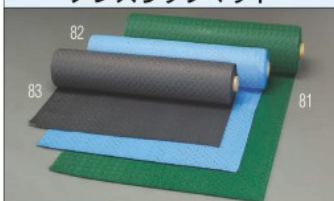

品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚み (mm)	カラー	税抜価格
EA997RA-81	920	10	2	グリーン	27,500円
EA997RA-82	920	10	2	ブルー	27,500円
EA997RA-83	920	10	2	ブラック	27,500円

- 材質…PVC
- 独自の表面形状でノンスリップ効果を発揮。
- 穴あき加工で排水性アップ。

### ノンスリップマット

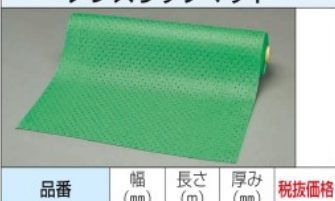

品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚み (mm)	税抜価格
EA997RA-90	920	10	3.2	66,200円

- 材質…PVC
- 裏面の特殊エンボス加工が縦横からの力を分散、水気の多い場所でも高いノンスリップ効果を発揮


### ノンスリップマット(一般階段用)



品番	サイズ (mm)	厚み (mm)	カラー	税抜価格
EA997RC-61	310×900	10	ブラウン	8,440円
EA997RC-62	310×900	10	グレー	8,440円

- 材質…合成ゴム
- ゴムチップが音と振動を吸収し騒音防止にも効果があります。

### ノンスリップマット(外部階段用)

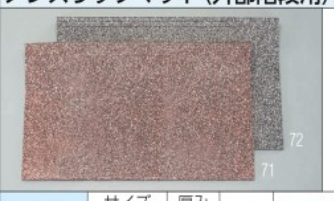

品番	サイズ (mm)	厚み (mm)	カラー	税抜価格
EA997RC-71	500×900	10	ブラウン	12,100円
EA997RC-72	500×900	10	グレー	12,100円
EA997RC-73	500×1200	10	ブラウン	14,100円
EA997RC-74	500×1200	10	グレー	14,100円

- 材質…合成ゴム
- ゴムチップが音と振動を吸収し騒音防止にも効果があります。


### ノンスリップマット(通路・踊り場用)



品番	サイズ (mm)	厚み (mm)	カラー	税抜価格
EA997RC-81	900×1200	10	ブラウン	15,700円
EA997RC-82	900×1200	10	グレー	15,700円
EA997RC-83	900×1800	10	ブラウン	21,800円
EA997RC-84	900×1800	10	グレー	21,800円

- 材質…合成ゴム


### ノンスリップクッションマット(疲労軽減)

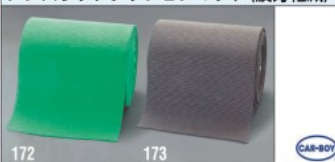

品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚み (mm)	カラー	税抜価格
EA997RY-172	600	20	6	グリーン	32,000円
EA997RY-173	600	20	6	ブラック	32,000円

- 材質…PVC、ポリエステル
- グリップ力に優れ、スリップ、つまずき、転倒を未然に防ぎます。
- 優れたクッション性で長時間の立ち仕事による足・腰への負担を軽減します。


### セーフティーマット

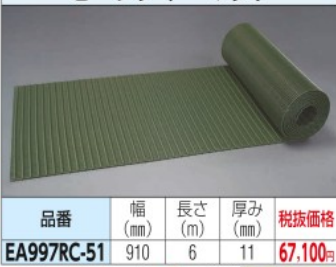

品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚み (mm)	税抜価格
EA997RC-51	910	6	11	67,100円

- 材質…塩化ビニール
- チューブ形状で水はけも良好、クッション性・耐久性・耐候性に優れます。
- 夏期は風通し良く、冬期は足元の温かさを保持します。

### クッションシート

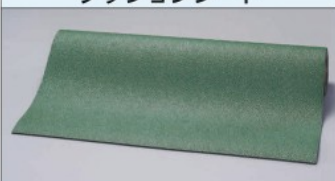

品番	幅 (m)	長さ (m)	厚み (mm)	税抜価格
EA997RB-41	1	2	2.3	6,430円
EA997RB-42	1	2	5	14,400円
EA997RB-43	1	2	9	15,100円
EA997RB-46	1	5	2.3	14,600円
EA997RB-47	1	5	5	32,700円
EA997RB-48	1	5	9	35,300円
EA997RB-51	1	10	2.3	29,200円
EA997RB-52	1	10	5	65,400円
EA997RB-53	1	10	9	67,100円

- 材質…ポリ塩化ビニール
- クッション性・安全性・保温性に優れています。
- ベースに使用しているPVC発泡シートは断熱性に優れ、床からの冷えを防ぎます。

### 疲労軽減マット(抗菌・静電気防止)



品番	幅 (m)	長さ (m)	厚み (mm)	税抜価格
EA997RX-138A	1	10	2	85,000円

- 材質…合成ゴム
- 重量…約30kg
- 保温性が高く、耐久性を高めたソフトマット。立ち作業の疲労を軽減します。
- 防災適合品


### セーフティーマット



品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚み (mm)	カラー	税抜価格
EA997RC-111	900	10	6	グリーン	28,000円
EA997RC-112	900	10	6	ブラック	28,000円
EA997RC-121	1200	6	6	グリーン	24,000円
EA997RC-122	1200	6	6	ブラック	24,000円

- 材質…PVC
- 高いグリップ性能で足元のすべり止め対策に最適です。適度な弾力で歩行時の衝撃を和らげます。
- マット全面がメッシュ構造になっていて透水性に優れています。


### 導電性マット

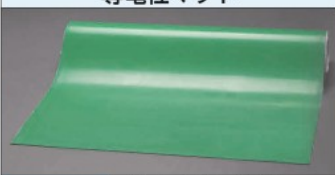

品番	幅 (m)	長さ (m)	厚み (mm)	税抜価格
EA997RB-1	1	1	2	11,000円
EA997RB-2	1	2	2	22,000円
EA997RB-3	1	3	2	33,000円
EA997RB-5	1	5	2	55,000円

- 材質…NBR(ニトリルゴム)
- 表面抵抗値… $1.5 \times 10^6 \Omega$
- 除電機能
- 緑色の導電性ゴムシートです。
- フロアマット、デスクマットとして最適です。

### 導電性テーブルマット

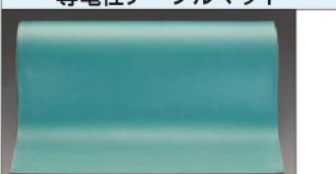

品番	幅 (m)	長さ (m)	厚み (mm)	税抜価格
EA997RB-21	0.6	10	2	43,800円
EA997RB-23	0.9	10	2	60,500円
EA997RB-24	1.0	10	2	66,000円

- 材質…合成ゴム(導電性カーボン入り)
- 表面抵抗値…(表): $10^4 \sim 10^6 \Omega$  (裏): $10^4 \sim 10^6 \Omega$
- マットのみでは防静電はできません。リストストラップとグラウンドコードを併用して下さい。

### ゴムクッションマット



品番	サイズ (m)	厚み (mm)	税抜価格
EA997RY-190	1.0×0.5	18	20,600円

- 材質…合成ゴム、CRスポンジ
- 衝撃吸収、防音、防振に最適です。
- マットを踏むことで表面にできた水が簡単に割れます。

### セーフティーマット



品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚み (mm)	税抜価格
EA997RC-101	900	10	3	23,100円

- 材質…PVC
- 透水養生マット
- 六角形メッシュによる高い透水性。
- 格子状のガイドにより裂けにくいです。
- 表面の凸形状でグリップカアップ。

### ゴムクッションマット



品番	幅 (m)	長さ (m)	厚み (mm)	税抜価格
EA997RY-181	1	2	5	17,000円
EA997RY-182	1	5	5	37,000円

- 材質…NBR(発泡ゴム)
- 作業台や製品の保護に。
- ライン作業で作業者の疲労軽減や落下物の損傷を防止します。


### 除電マット



品番	サイズ (mm)	厚み (mm)	税抜価格
EA997RD-1	600×900	9	11,400円

- 表面電気抵抗値… $10^8 \Omega$ 以下
- 材質…導電繊維混入ポリエステルループ


### ビニールマット

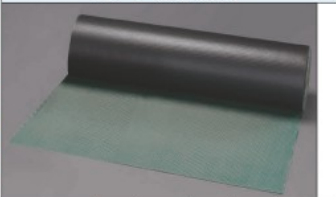

品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚み (mm)	カラー	税抜価格
EA997RB-67	910	20	1.7	グリーン	28,800円

- 材質…ポリ塩化ビニール
- 表面は防音・ノンスリップに効果的なピラミッド加工

### ビニールマット

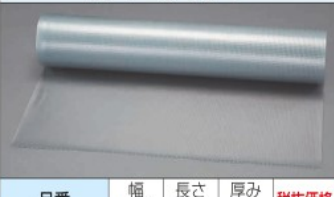

品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚み (mm)	税抜価格
EA997RB-501	910	10	1.8	18,300円

- 材質…再生塩化ビニール
- 半透明のシートで、下地の表示や色を残したまま設置可能
- 通路や養生など、多目的に使用できます。

<https://www.esco-net.com>

商品詳細はこちら

商品に関する詳しい情報がご覧になれます。