


EVAマット

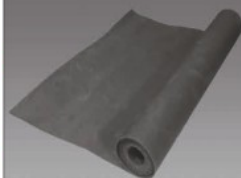

●材質…EVA

品番	幅 (mm)	厚み (mm)	長さ (m)	税抜価格
EA997XY-1	500	1.8	2	860円

- 工具箱の引き出し専用
- ハサミでカット可能
- ノンスリップタイプのマットではありません。
- キャビネットなどの工具箱の引き出しに下敷きとしてご利用下さい。




再生樹脂マット(縞鋼板)




品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚み (mm)	税抜価格
EA997RA-8	915	20	1.5	24,600円

- 材質…ポリ塩化ビニール(再生樹脂)
- 廃材を再利用して作られた、環境に配慮したスリップ防止用のシートです。

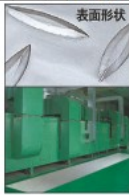

カラーゴムシート

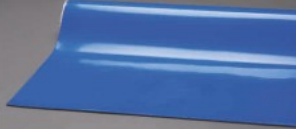

品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚み (mm)	税抜価格
EA997RB-205B	1	5	2.0	41,000円
EA997RB-405B	1	5	4.0	63,300円
EA997RB-210B	1	10	2.0	82,100円

- 材質…SBR系ゴム板
- 耐熱温度…70℃
- 屋内用
- 作業台のクッションに。
- 作業現場の足元汚れ防止。

カラーゴムシート



品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚み (mm)	税抜価格
EA997RB-205G	1	5	2.0	41,000円
EA997RB-405G	1	5	4.0	63,300円
EA997RB-210G	1	10	2.0	82,100円

- 材質…SBR系ゴム板
- 耐熱温度…70℃
- 屋内用
- 倉庫、工場の足元及び通路のクッションとしてご利用下さい。


ポリエステル人工皮革



品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚み (mm)	色	税抜価格
EA911AR-1	1420	2	1.4	黒	15,600円

- 材質…コードレ(ポリエステル)
- ベルト、靴、補強材に最適
- 天然皮革と比べて軽量で、水に対して強い人工皮革です。

ナイロン人工皮革

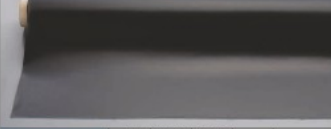

品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚み (mm)	色	税抜価格
EA911AR-5	1380	2	1.5	黒	18,200円

- 材質…クラリーノ(ナイロン、ポリウレタン)
- 表面フラット絨、艶有り
- ベルト、靴、補強材に最適
- 天然皮革と比べて軽量で、水に強い人工皮革です。

表面保護シート



品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚さ (mm)	色	税抜価格
EA944MR-11	100	100	0.05	青	2,810円
EA944MR-12	150	100	0.05	青	4,630円
EA944MR-13	500	100	0.05	青	13,750円
EA944MR-14	1020	100	0.05	青	26,200円
EA944MR-16	100	100	0.05	透明	2,810円
EA944MR-17	150	100	0.05	透明	4,630円
EA944MR-18	500	100	0.05	透明	13,700円
EA944MR-19	1020	100	0.05	透明	26,200円
EA944MR-71	50	100	0.05	青	1,380円
EA944MR-72	200	100	0.05	青	5,260円
EA944MR-73	300	100	0.05	青	8,740円
EA944MR-74	50	100	0.05	透明	1,380円
EA944MR-75	200	100	0.05	透明	5,260円
EA944MR-76	300	100	0.05	透明	8,740円


- 材質…基材:ポリエチレン
- 粘着剤:アクリル系
- 芯径…76mm(3")
- アルミ、ステンレス等の金属板、アルミサッシ、プラスチック板、化粧板などに。

表面保護シート



品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚さ (mm)	色	税抜価格
EA944MR-51	50	100	0.07	ライトブルー	2,310円
EA944MR-52	100	100	0.07	ライトブルー	4,620円
EA944MR-53	200	100	0.07	ライトブルー	9,240円
EA944MR-54	300	100	0.07	ライトブルー	13,100円
EA944MR-55	500	100	0.07	ライトブルー	18,100円
EA944MR-56	1020	100	0.07	ライトブルー	35,900円
EA944MR-63	200	100	0.07	透明	9,240円
EA944MR-64	300	100	0.07	透明	13,100円
EA944MR-65	500	100	0.07	透明	18,100円
EA944MR-66	1020	100	0.07	透明	35,900円

- 材質…基材:ポリエチレンフィルム
- 粘着剤:アクリル系
- 芯径…76mm(3")
- ステンレス等の輸送・保管・加工時の表面保護に。

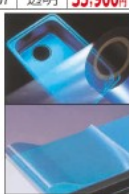

合成皮革と人工皮革の違い

合成皮革⇒天然の布地を基材とし、合成樹脂を塗布したもの。
人工皮革⇒マイクロファイバーの布地(通常、不織布)に合成樹脂を含浸させたものを、そのまま使うか、それを基材とし合成樹脂を塗布したものである。
(長所)・品質が均一・安価・水をはじき汚れにくい・洗濯が容易・染色が容易など

[OD色]ナイロンシート(裏面PUコート)



品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚み (mm)	税抜価格
EA911AS-11	1170	5	0.6	10,400円
EA911AS-12	1170	10	0.6	20,300円

- 材質…ナイロン(1680デニール) 裏面PUコート
- 物品カバー、袋、鞆に最適です。

ナイロンシート



裏面PUコート

品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚み (mm)	色	税抜価格
EA911AS-1	1170	5	0.6	黒	10,400円
EA911AS-2	1170	10	0.6	黒	20,300円
EA911AS-11	1170	5	0.6	OD	10,400円
EA911AS-12	1170	10	0.6	OD	20,300円

裏面PVCコート


品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚み (mm)	色	税抜価格
EA911AS-101	1170	5	0.6	黒	12,000円
EA911AS-102	1170	10	0.6	黒	22,800円
EA911AS-111	1100	5	0.6	OD	12,000円
EA911AS-112	1100	10	0.6	OD	22,800円

- 材質…ナイロン(1680デニール)
- 物品カバー、袋、鞆に最適です。

PUとPVCの特長

PU…ポリウレタン樹脂の略で、弾力性・柔軟性が高いです。通気性・撥水性も高く、メンテナンスが簡単です。
PVC…塩化ビニル樹脂の略で、耐久性が高く汚れに強い為、水や中性洗剤で汚れを拭くことが可能です。

防水作業用シート

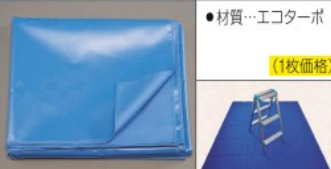

品番	サイズ(mm)	厚さ(mm)	税抜価格
EA911AB-140	2000×1800	0.5	10,800円

- 防水加工が施されているのでエアコン洗浄等の作業に最適です。


蛍光ターポリンシート



品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚み (mm)	税抜価格
EA911AM-31	1850	2	0.4	6,630円
EA911AM-32	1850	5	0.4	16,200円

- 材質…PVC
- 腕草、安全幕、安全テープに最適です。

[OD色]ナイロンシート(裏面PVCコート)

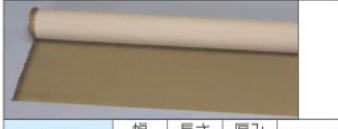

品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚み (mm)	税抜価格
EA911AS-111	1100	5	0.6	12,000円
EA911AS-112	1100	10	0.6	22,800円

- 材質…ナイロン(1680デニール) 裏面PVCコート
- 物品カバー、袋、鞆に最適です。

不燃ターポリンシート



品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚み (mm)	カラー	税抜価格
EA911AF-151	1150	5	0.27	透明	49,800円

- 材質…ターポリン

ナイロンシート



裏面PUコート

品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚み (mm)	色	税抜価格
EA952AG-5A	1170	5	0.18	黄	3,850円
EA952AG-10A	1170	10	0.18	黄	7,260円
EA952AG-20A	1170	20	0.18	黄	13,200円
EA952AG-5B	1170	5	0.18	黒	3,850円
EA952AG-5C	1170	5	0.18	オレンジ	3,850円
EA952AG-5D	1170	5	0.18	赤	3,850円
EA952AG-20D	1170	20	0.18	赤	13,200円
EA952AG-5E	1170	5	0.18	グリーン	3,850円
EA952AG-20E	1170	20	0.18	グリーン	13,200円
EA952AG-5F	1170	5	0.18	スカイ	3,850円
EA952AG-10F	1170	10	0.18	スカイ	7,260円
EA952AG-20F	1170	20	0.18	スカイ	13,200円
EA952AG-5G	1170	5	0.18	OD	3,850円
EA952AG-10G	1170	10	0.18	OD	7,260円
EA952AG-20G	1170	20	0.18	OD	13,200円

裏面PVCコート

品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚み (mm)	色	税抜価格
EA952AG-31	1170	5	0.6	OD	7,700円
EA952AG-32	1170	10	0.6	OD	15,400円

- 材質…5A~20G:100%ナイロン(210デニール) -31、-32:ナイロン(420デニール)
- 打込本数(1インチ角)110本(-5A~20G)
- カバー、袋物、エプロン、鞆物など雑貨に最適。

[OD色]ナイロンシート



裏面PUコート

品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚み (mm)	税抜価格
EA952AG-5G	1170	5	0.18	3,850円
EA952AG-10G	1170	10	0.18	7,260円
EA952AG-20G	1170	20	0.18	13,200円

裏面PVCコート

品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚み (mm)	税抜価格
EA952AG-31	1170	5	0.6	7,700円
EA952AG-32	1170	10	0.6	15,400円

- 材質…5G~20G:ナイロン(210デニール)、-31、-32:ナイロン(420デニール)
- カバー、鞆物、袋、鞆に最適です。

ターポリンシート(ポリエステル帆布)



品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚み (mm)	色	税抜価格
EA911AJ-10B	1030	10	0.56	OD	21,200円
EA911AJ-25B	1030	25	0.56	OD	46,600円
EA911AJ-10C	1030	10	0.56	白	21,200円
EA911AH-10B	1030	10	0.65	OD	25,500円

- 材質…ポリエステル、塩化ビニール
- 耐候・防水性に優れており、布製品に比べ丈夫で汚れにくく長持ちするので屋外に掲示する横断幕や看板用途の懸垂幕、テントや車両カバーなどに最適です。