

ケブラーシート

品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚み (mm)	税抜価格
EA911AV-1	1000	1	0.5	6,010円
EA911AV-3	1000	3	0.5	18,000円
EA911AV-5	1000	5	0.5	30,100円

●材質…ケブラー繊維100%
●耐切削性、難燃性に優れた生地です。

ロングファスナー(粘着付)



(アメリカ)
●開仕切りシートやカーテン類などに簡易の出入口を作れます。
▲TRIMACO
ファスナー幅:6mm・総幅:68mm

品番	全長	カラー	入数	税抜価格
EA944LX-1	2.13m	青	2巻	2,800円

●基材…布
●表裏両面仕様のジッパーで、開け閉めに便利です。
●粘着付

[防虫・防災]ビニールシート



品番	幅	厚み	長さ	税抜価格
EA911AF-41	2.03m	0.55mm	5m	24,900円
EA911AF-42	2.03m	0.55mm	10m	49,800円

●材質…エステル系、軟質塩化ビニール
●色…黄色
●防虫、防災タイプ


ビニールシート[抗菌・防炎性]



品番	幅	厚み	長さ	税抜価格
EA911AF-161	2.03m	0.3mm	5m	15,900円
EA911AF-162	2.03m	0.3mm	10m	30,900円
EA911AF-163	2.03m	0.3mm	25m	75,500円

●材質…ポリエステル
●糸入り
●色…透明
●抗菌・防炎タイプ

[PVC製]フィルム

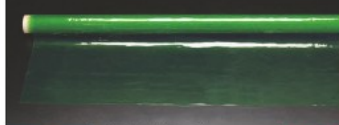

品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚み (mm)	カラー	税抜価格
EA911AG-11	915	10	0.3	イロ-グリーン	6,520円
EA911AG-31	915	10	0.5	イロ-グリーン	10,900円
EA911AG-71	915	10	1.0	イロ-グリーン	29,000円

●材質…PVC

[PVC製]フィルム



品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚み (mm)	カラー	税抜価格
EA911AG-83	915	10	0.3	緑	6,520円
EA911AG-86	915	10	0.5	緑	10,900円
EA911AG-92	915	10	1.0	緑	29,000円

●材質…PVC

ケブラーシート(片面アルミ加工)



品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚み (mm)	税抜価格
EA911AW-1	1000	1	0.6	12,000円
EA911AW-3	1000	3	0.6	36,100円
EA911AW-5	1000	5	0.6	59,000円

●材質…ケブラー繊維使用アルミ加工布
●ケブラー繊維は耐切削性、耐熱性に優れています。

[耐候性]ビニールシート



品番	幅	厚み	長さ	税抜価格
EA911AF-1A	2.03m	0.15mm	5m	7,000円
EA911AF-2A	2.03m	0.15mm	10m	13,900円
EA911AF-3A	2.03m	0.15mm	20m	27,800円
EA911AF-6A	2.03m	0.3mm	5m	11,700円
EA911AF-7A	2.03m	0.3mm	10m	23,100円
EA911AF-8A	2.03m	0.3mm	20m	41,400円
EA911AF-11A	2.03m	0.55mm	5m	18,400円
EA911AF-12A	2.03m	0.55mm	10m	36,400円

●材質…エステル系、軟質塩化ビニール
●耐候タイプ
●遮音、断熱効果、ダスト、虫類の侵入を防ぎます。
●色…透明


[耐寒性]ビニールシート



品番	幅 (m)	厚み (mm)	長さ (m)	カラー	税抜価格
EA911AF-71	1.85	0.55	5	透明	25,700円
EA911AF-72	1.85	0.55	10	透明	50,500円
EA911AF-73	2.03	0.4	5	透明	23,600円
EA911AF-74	2.03	0.4	10	透明	47,000円

●材質…塩化ビニール
●冷蔵倉庫向き
●融点温度…-40℃

テーブルクロス

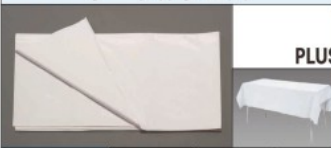

品番	サイズ(mm)	厚み(mm)	税抜価格
EA911AF-413	1370×1850	約0.15	1,950円
EA911AF-414	1370×2200	約0.15	2,300円
EA911AF-415	1800×3000	約0.15	3,500円

●材質…ポリ塩化ビニル
●汚れが簡単に落とせるポリ塩化ビニル製のテーブルクロス

[PVC製]フィルム



品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚み (mm)	カラー	税抜価格
EA911AG-15	915	10	0.3	オレンジ	6,520円
EA911AG-35	915	10	0.5	オレンジ	10,900円

●材質…PVC


反射シート(スパークライト)



品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚み (mm)	税抜価格
EA911AR-31	920	1	0.4	16,200円

●材質…シート部:ポリ塩化ビニール樹脂、ポリウレタン樹脂、ポリエステル系樹脂
反射材:ガラスビーズ
●腕章、安全標識、安全テープなどに
●視認範囲が非常に広く、目の位置が反射材から多少ずれても輝度を保持します。
●縫い付けや、両面テープで貼り付けて下さい。


[耐油性]ビニールシート

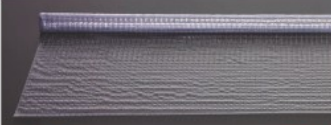

品番	幅	厚み	長さ	税抜価格
EA911AF-21A	2.03m	0.3mm	5m	12,600円
EA911AF-22A	2.03m	0.3mm	10m	24,100円
EA911AF-23A	2.03m	0.3mm	20m	44,800円

●材質…エステル系、軟質塩化ビニール
●耐油タイプ
●透明性に優れ、光線透過がよく見通し抜群です。
●色…透明

ビニールシート

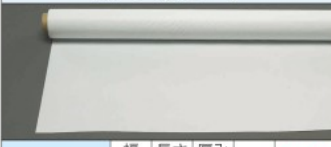

品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚み (mm)	カラー	税抜価格
EA911AF-101	915	20	0.1	梨地白	4,360円
EA911AF-102	915	100	0.1	梨地白	19,700円

●材質…塩化ビニール ●水洗い可能
●水、汚れに強く、テーブルクロスとしても使用できます。

[PVC製]フィルム



品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚み (mm)	カラー	税抜価格
EA911AG-1	915	2	0.3	透明	1,330円
EA911AG-2	915	5	0.3	透明	3,310円
EA911AG-3	915	10	0.3	透明	6,520円
EA911AG-4	915	25	0.3	透明	14,100円

EA911AG-21	915	2	0.5	透明	2,250円
EA911AG-22	915	5	0.5	透明	5,560円
EA911AG-23	915	10	0.5	透明	10,900円
EA911AG-24	915	15	0.5	透明	14,400円
EA911AG-41	915	2	0.8	透明	4,920円
EA911AG-42	915	5	0.8	透明	11,800円
EA911AG-43	915	10	0.8	透明	22,500円
EA911AG-61	915	2	1.0	透明	6,520円
EA911AG-62	915	5	1.0	透明	15,200円
EA911AG-63	915	10	1.0	透明	28,900円
EA911AG-401	915	5	0.1	透明	2,670円
EA911AG-402	915	10	0.1	透明	3,640円
EA911AG-411	915	5	0.15	透明	2,890円
EA911AG-412	915	10	0.15	透明	4,600円
EA911AG-421	915	5	0.2	透明	3,310円
EA911AG-422	915	10	0.2	透明	5,560円

●材質…PVC


[PVC製]フィルム



品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚み (mm)	カラー	税抜価格
EA911AG-101	915	2	0.3	半透明	1,500円
EA911AG-102	915	5	0.3	半透明	3,310円
EA911AG-103	915	10	0.3	半透明	6,410円

●材質…PVC

反射・高輝度蓄光シート

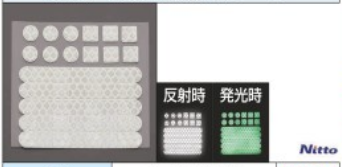

品番	サイズ(入数)	税抜価格
EA983GB-171	丸:φ10mm(6個) 四角:10×10mm(6個) 棒:10×80mm(5個)	1,070円

●材質…基材:蓄光材、ポリエステル樹脂
粘着剤:アクリル系
剥離フィルム:PP
●太陽光や蛍光灯、白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約8時間発光します。
●電灯のスイッチ、リモコン、手すり等の目印に

[制電性]ビニールシート



品番	幅	厚み	長さ	税抜価格
EA911AF-31A	2.03m	0.3mm	5m	15,600円
EA911AF-32A	2.03m	0.3mm	10m	31,200円
EA911AF-33A	2.03m	0.3mm	20m	56,000円
EA911AF-36A	2.03m	0.42mm	5m	18,300円
EA911AF-37A	2.03m	0.42mm	10m	36,500円
EA911AF-38A	2.03m	0.42mm	20m	65,500円

●材質…エステル系、軟質塩化ビニール
●制電、防炎タイプ
●色…透明


ビニールシート



品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚み (mm)	カラー	税抜価格
EA911AF-103	1370	20	0.1	梨地白	6,600円
EA911AF-104	1370	100	0.1	梨地白	30,100円

●材質…塩化ビニール


[PVC製]フィルム

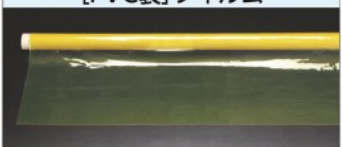

品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚み (mm)	カラー	税抜価格
EA911AG-7	915	10	0.3	黄	6,520円
EA911AG-27	915	10	0.5	黄	10,900円
EA911AG-67	915	10	1.0	黄	28,900円

●材質…PVC

[PVC製]フィルム

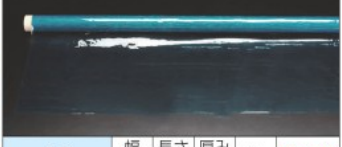

品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚み (mm)	カラー	税抜価格
EA911AG-19	915	10	0.3	青	6,520円
EA911AG-39	915	10	0.5	青	10,900円
EA911AG-75	915	10	1.0	青	29,000円

●材質…PVC

[PVC製]フィルム(粘着付)



品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚み (mm)	カラー	税抜価格
EA911AG-301	915	2	0.3	透明	4,280円
EA911AG-302	915	5	0.3	透明	10,700円

●材質…PVC ●裏面粘着付

ホース

パイプ

棒材

アングル・角材・フラットバー

板材

マット

シート

金網・ネット