

防虫網



品番	幅 (mm)	目合	長さ (m)	税抜価格
EA952AD-81	910	20	6	1,590円
EA952AD-86	910	メッシュ	30	8,160円
EA952AD-82	910	24	6	1,840円
EA952AD-87	910	メッシュ	30	9,250円
EA952AD-83	910	26	6	2,310円
EA952AD-84	910	30	6	2,950円
EA952AD-89	910	メッシュ	30	12,700円

- 材質…耐候性ポリプロピレン
- カラー…グレー
- 耐候性に優れる網戸用防虫網
- 高メッシュ品は防虫性、低メッシュ品は通気性に優れます。


ナイロンメッシュ



カラー:黒				
品番	幅 (mm)	長さ (m)	目合	税抜価格
EA952AE-1	920	5	0.6	6,650円
EA952AE-2	920	10	0.6	13,300円
EA952AE-4	920	25	0.6	31,800円
カラー:白				
EA952AE-5	920	5	0.6	6,650円
EA952AE-8	920	25	0.6	28,900円

- 材質…ナイロン100%

保護フィルム付パンチングメタル(アルミ)

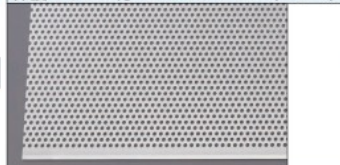

穴径3mm・ピッチ5mm			
品番	サイズ (mm)	厚み (mm)	税抜価格
EA952B-351	500×500	1.0	6,350円
EA952B-371	500×500	1.5	7,070円
EA952B-381	500×500	2.0	7,920円
EA952B-361	500×1000	1.0	12,200円
EA952B-376	500×1000	1.5	13,000円
EA952B-386	500×1000	2.0	14,700円

穴径5mm・ピッチ8mm			
品番	サイズ (mm)	厚み (mm)	税抜価格
EA952B-352	500×500	1.0	6,060円
EA952B-372	500×500	1.5	6,930円
EA952B-382	500×500	2.0	7,650円
EA952B-362	500×1000	1.0	11,600円
EA952B-377	500×1000	1.5	12,800円
EA952B-387	500×1000	2.0	14,200円
穴径6mm・ピッチ9mm			
EA952B-353	500×500	1.0	6,060円
EA952B-373	500×500	1.5	6,930円
EA952B-383	500×500	2.0	7,510円
EA952B-363	500×1000	1.0	11,600円
EA952B-378	500×1000	1.5	12,800円
EA952B-388	500×1000	2.0	13,900円

- 材質…アルミ鋼板
- 片面にポリエチレン製の保護フィルム付
- 輸送や施工時に表面を保護し、仕上がりがまで美観を保ちます。


ナイロンメッシュ



カラー:黒				
品番	幅 (mm)	長さ (m)	目合	税抜価格
EA952AE-21	920	5	2	3,500円
EA952AE-22	920	10	2	6,800円
EA952AE-24	920	25	2	16,400円
カラー:白				
EA952AE-25	920	5	2	3,500円
EA952AE-26	920	10	2	6,800円
EA952AE-28	920	25	2	16,400円

- 材質…ナイロン100%


パンチングメタル(スチール)

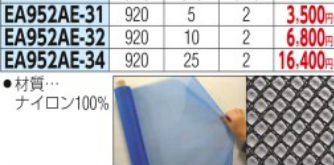

穴径2mm・ピッチ3mm			
品番	サイズ (mm)	厚み (mm)	税抜価格
EA952B-202	457×457	0.5	3,470円
EA952B-222	457×457	1.0	3,670円
EA952B-242	457×457	1.6	4,730円
EA952B-212	457×914	0.5	6,350円
EA952B-232	457×914	1.0	6,740円
EA952B-252	457×914	1.6	8,880円

- 材質…冷延鋼板

パンチングメタル(スチール)

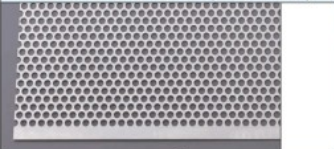

穴径6mm・ピッチ8mm			
品番	サイズ (mm)	厚み (mm)	税抜価格
EA952B-226	457×457	1.0	3,760円
EA952B-246	457×457	1.6	4,250円
EA952B-236	457×914	1.0	6,930円
EA952B-256	457×914	1.6	7,900円

- 材質…冷延鋼板

パンチングメタル(ステンレス)




穴径2mm・ピッチ3mm			
品番	サイズ (mm)	厚み (mm)	税抜価格
EA952B-102	500×500	0.5	4,200円
EA952B-121	500×500	1.0	6,640円
EA952B-141	500×500	1.5	18,300円
EA952B-112	500×1000	0.5	8,420円
EA952B-131	500×1000	1.0	13,000円
EA952B-151	500×1000	1.5	34,000円
EA952B-83	1000×1000	0.5	17,900円

- 材質…ステンレス(SUS304)

パンチングメタル(打抜鋼板)

パンチングメタルとはプレス製の金型で穴開け加工を施した金属板です。金網の一種とされますが、耐摩耗性が高く、目が崩れることがありません。機械類や装置のカバー・間仕切・ダクト・フィルターなど、通気・排気や強度を要求される場合で利用されています。

ナイロンメッシュ

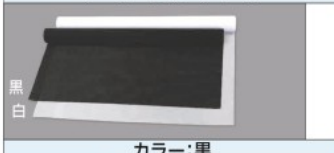

カラー:黒				
品番	幅 (mm)	長さ (m)	目合	税抜価格
EA952AF-1	950	5	1	9,800円
EA952AF-2	950	10	1	19,000円
カラー:白				
EA952AF-11	950	5	1	8,300円
EA952AF-12	950	10	1	16,200円

- 材質…ナイロン100%
- ナイロンモノフィラメントを使用した織物です。
- コシがあり、網戸などに最適です。

パンチングメタル(スチール)



穴径1mm・ピッチ2mm			
品番	サイズ (mm)	厚み (mm)	税抜価格
EA952B-201	457×457	0.5	3,760円
EA952B-221	457×457	1.0	5,770円
EA952B-211	457×914	0.5	6,930円
EA952B-231	457×914	1.0	10,800円

- 材質…冷延鋼板

パンチングメタル(スチール)



穴径1.5mm・ピッチ3mm			
品番	サイズ (mm)	厚み (mm)	税抜価格
EA952B-241	457×457	1.6	7,600円
EA952B-251	457×914	1.6	14,200円

- 材質…冷延鋼板

パンチングメタル(ステンレス)



穴径3mm・ピッチ4mm			
品番	サイズ (mm)	厚み (mm)	税抜価格
EA952B-203	457×457	0.5	3,180円
EA952B-223	457×457	1.0	3,600円
EA952B-243	457×457	1.6	4,340円
EA952B-213	457×914	0.5	5,770円
EA952B-233	457×914	1.0	6,640円
EA952B-253	457×914	1.6	8,070円

- 材質…冷延鋼板

パンチングメタル(ステンレス)



穴径1mm・ピッチ1.5mm			
品番	サイズ (mm)	厚み (mm)	税抜価格
EA952B-101	500×500	0.5	14,600円
EA952B-111	500×1000	0.5	27,500円
EA952B-81	1000×1000	0.5	38,500円
穴径1.5mm・ピッチ2mm			
EA952B-82	1000×1000	0.5	35,500円

- 材質…ステンレス(SUS304)

パンチングメタル(ステンレス)

穴径3mm・ピッチ5mm			
品番	サイズ (mm)	厚み (mm)	税抜価格
EA952B-103	500×500	0.5	3,920円
EA952B-122	500×500	1.0	6,060円
EA952B-142	500×500	1.5	7,650円
EA952B-113	500×1000	0.5	7,840円
EA952B-132	500×1000	1.0	11,800円
EA952B-152	500×1000	1.5	14,400円
EA952B-84	1000×1000	0.5	17,700円

- 材質…ステンレス(SUS304)

ホース

パイプ

棒材

アングル・角材・フラットバー

板材

マット

シート

金網・ネット