

超強力万能補修シート



品番	サイズ (mm)	厚さ (mm)	テープ 色	税抜価格
EA944MT-131	140×500	2.3	グレー	3,080円
EA944MT-132	140×500	2.3	黒	3,080円

- 材質…EPDM、アルミメッシュ、ブチルゴム粘着剤

- ブチル粘着剤とEPDMゴムを全面に採用しているの無駄なく使用できます。
- アルミメッシュ入りで形状を保持・安定させます。
- ハサミ・カッターで簡単にカットでき、貼るだけで誰でも簡単に水漏れ防止施工可能です。

自己融着絶縁テープ



品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚さ (mm)	税抜価格
EA944RE-25	25.4	10.91	1	16,500円
EA944RE-25B	25.4	0.3(3本)	1	2,200円

- 材質…シリコンゴム
- 絶縁耐力…69,000V
- 使用温度範囲…-90～260℃
- 作業時間の短縮、テープ使用量の削減ができます。
- 必ずEA944RE-25・25Bと併用してお使い下さい。

配管補修シートセット



品番	サイズ (mm)	厚さ (mm)	税抜価格
EA934DW-1	100×230	1	11,500円

- 材質…アクリル
- 耐熱温度…90℃
- 計量や混合の手間がないので作業は迅速に行え、作業中断タイムを減少します。
- 耐久性を備え、せん断、剥離、引張強さに優れ、耐硫酸、耐塩酸性を有しています。
- 食品衛生法：厚生省告示第370号規格適合


配管補修テープキット(20分硬化)



品番	サイズ (mm)	対応 パイプ径	税抜価格
EA944HA-11	25×600	25A以下	3,100円
EA944HA-12	50×1200	50A以下	5,000円
EA944HA-13	75×2400	80A以下	8,790円

- (キット内容)テープ(アルミバック入)、ゴム手袋(1双)、パット
- 材質…グラスファイバー製の布テープ
- 巻き数…6～8回程度
- 耐熱…15～200℃
- 耐圧…12.6kg/cm²
- 濡らして巻き付けだけの簡単作業
- スピード固着で、施工時間大幅短縮
- 固着後は補修効果が半永久的に持続

防食継手用シール材

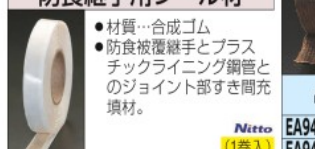

品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚さ (mm)	税抜価格
EA351E	20	5	3	2,160円

自己融着テープ



品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚さ (mm)	色	税抜価格
EA943VP-10	19	1	0.76	黒	430円

- 使用温度範囲…-20～90℃
- 水道管の水漏れ補修、電気絶縁に。

絶縁パテ



品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚さ (mm)	税抜価格
EA934RE	20	0.6	8	9,900円

- 作業時間の短縮、テープ使用量の削減ができます。
- 必ずEA944RE-25・25Bと併用してお使い下さい。

グラスファイバー保護テープ



品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚さ (mm)	税抜価格
EA944RE-29	50	1.5	1	11,400円

- EA944RE-25・25B用保護テープ

自己融着テープ[シリコンゴム]



品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚さ (mm)	税抜価格
EA944RH-1	25	3	0.5	1,600円

- テープ色…黒
- 耐熱温度…-54～260℃
- 引っ張って巻き付けるだけで、テープ自身の伸縮力によって半永久的に密着します。
- 振動防止対策、防水対応、応急の0リングや滑り止めにも使用できます。

配管補修テープキット(30分硬化)



品番	サイズ (mm)	対応 パイプ径	税抜価格
EA944HA-1	25×750	15A以下	3,260円
EA944HA-1B	50×750	20A以下	3,560円
EA944HA-2	50×1500	40A以下	3,960円
EA944HA-3	75×2700	80A以下	5,740円

- (キット内容)テープ(アルミバック入)、ゴム手袋(1双)、パット
- 材質…グラスファイバー製の布テープ
- 巻き数…6～8回程度
- 耐熱…15～210℃
- 耐圧…10kg/cm²
- パイプの漏れや破損に、乾けば金属のように固まり、半永久的に補修できます。
- 濡らして巻き付けだけの簡単作業

ペトロラタム系防食テープ



品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚さ (mm)	税抜価格
EA944MK-50	50	10	1.1	1,430円
EA944MK-100	100	10	1.1	2,860円
EA944MK-1A	下塗り材(3kg缶)			11,200円
EA944MK-2	充填材(3kg)			6,600円

- 防錆・防食・耐薬品性に優れています。

自己融着テープ[ブチルゴム]



品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚さ (mm)	税抜価格
EA944NG	19	10	0.5	1,260円

- ケーブル接続部絶縁用及び端末処理用


自己融着テープ



品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚さ (mm)	税抜価格
EA944HC-1	25	2	1	2,180円
EA944HC-4	38	6	1	9,300円

- 材質…シリコンラバー
- 引張強度…8.0MPa
- 耐熱温度…-50～200℃
- 蒸気配管、飲料水配管も補修可能

自己融着絶縁テープ

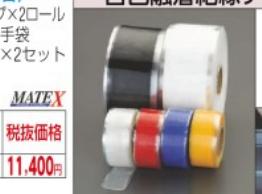

品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚さ (mm)	色	税抜価格
EA944RG-1	25.4	3.65	0.51	透明	1,460円
EA944RG-2	25.4	3.65	0.51	赤	1,460円
EA944RG-3	25.4	3.65	0.51	青	1,460円
EA944RG-4	25.4	3.65	0.51	黄	1,460円
EA944RG-6	25.4	3.65	0.51	黒	1,460円
EA944RG-7	25.4	3.65	0.51	白	1,460円
EA944RG-16	50.8	10.97	0.76	黒	8,230円
EA944RG-17	50.8	10.97	0.76	白	7,700円

- 耐油、耐酸、耐溶剤、耐塩水、耐紫外線
- 材質…シリコンゴム
- 絶縁耐力…8,000V
- 耐圧…0.8MPa(ホース内径25mm)
- 使用温度範囲(連続使用)…-60～200℃
- 配管、ホース等の水漏れ、エア漏れの補修、工具等のハンドル滑り止め、電線の端末処理等に


補修テープ



品番	サイズ (mm)	厚さ (mm)	税抜価格
EA944HA-21	100×150	1	3,960円
EA944HA-22	100×300	1	4,620円

- 耐薬品性…ガンリン・酢酸(20%)・油圧油・塩酸(20%)・灯油・トルエン・海水など
- 使用温度範囲…-17～170℃
- キット内容…ファイバーグラステープ、ゴム手袋(1双)
- タンク・配管・平面・曲面あらゆる箇所の補修に。
- 厚手の手袋着用の上、ゴム手袋で二重着用して下さい。

屋外用鋼構造物防食テープ

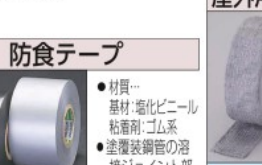

品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚さ (mm)	税抜価格
EA944MK-110	100	10	1.1	6,620円
EA944MK-101	下塗り材(4kg)			16,500円
EA944MK-102	上塗り材(4kg)			12,900円
EA944MK-103	充填材(2kg)			4,050円

- 屋外の鋼構造物用防食テープ
- 屋外の各種パイプラインの防錆、防食に
- 特殊配合乾性油を主成分としたコンパウンドをプラスチック系不織布に含浸、酸化重合により表面に被膜を形成。

自己融着テープ[ブチルゴム]



品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚さ (mm)	税抜価格
EA944NG-1	19	10	0.5	580円

- 使用温度範囲…-10～70℃
- 電線ケーブルの端末処理・接続、電線などの防水被覆用

自己融着テープ[シリコンゴム]



品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚さ (mm)	税抜価格
EA944RB-19	19	15	0.25	3,640円

- 自己融着シリコンゴムで、耐熱性・電気絶縁性に優れています。
- 耐熱温度…-50～180℃

自己融着絶縁テープ



品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚さ (mm)	税抜価格
EA944RF-1	25	1	0.5	820円

- 材質…シリコンゴム
- 絶縁耐力…400VPM(15,700V)
- 使用温度範囲…-54～260℃
- パイプの水漏れ、電気配線等の絶縁や結束、スパン等の滑り止めに
- 絶縁、耐水、耐熱、耐候性に優れ、屋内外で使用可能

配管補修キット(30分硬化)




品番	内容量	使用温度範囲	色	税抜価格
EA934WA-101	テープ:5cm×1.5mスティック:28g	10～35℃	ダークグレー	2,600円
EA934WA-102	テープ:5cm×3.5mスティック:28g	10～35℃	ダークグレー	3,030円
EA934WA-103	テープ:10cm×3.5mスティック:28g	10～35℃	ダークグレー	4,340円
EA934WA-104	テープ:12.5cm×10mスティック:28g	10～35℃	ダークグレー	12,800円

- 硬化時間
- テープ:7～10分
- スティック:10分
- テープ:3～5分
- スティック:4分
- 耐熱温度
- 約150℃

- 各種配管の補修に
- グラスファイバーテープ
- リベアースティック(鉄用)
- ゴム手袋

ウレタン補修テープ

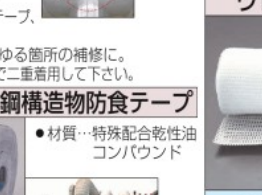

品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚さ (mm)	税抜価格
EA934AA-1	50	1.5	1	6,730円
EA934AA-3A	75	3	1	8,380円

- (1セット価格) Thre230nd
- 配管の水漏れ、円柱物などへの巻き付け補修等に。
- 硬化時間は約20分(24℃)速硬化性です。
- ゴムテープ…30(W)mm×2m
- 60℃以上使用不可
- 水分によって速硬化するウレタン補修テープと水漏れしていても仮止水できるゴムテープの組合せ。