

路面補修キット



品番	用途	容量	税抜価格
EA934KB-71	コンクリート用	20kg	51,000円
EA934KB-72	アスファルト用	20kg	51,000円

〈キット内容〉

- 71: プライマー用樹脂 0.5kg×1
プライマー用硬化剤×1
モルタル用樹脂 1.65kg×2
モルタル用骨材 8.35kg×2
撒き砂×1
冬期用硬化剤×2
 - 72: モルタル用樹脂 1.65kg×2
モルタル用骨材 8.35kg×2
撒き砂×1
冬期用硬化剤×2
- 舗装補修、段差補修、凸凹補修、欠損部穴埋めなどに

〔簡易型〕コンクリート補修材



品番	内容量	使用温度範囲	色	税抜価格
EA934KB-52	200g	約5~30℃	灰	710円

硬化時間 約6時間
可使用時間 約10分

- 施工量…幅5mm 深10mmで約2.5m
- セメント粉・練り液・練り袋・手袋・ヘラ
- 割れたりかけたりしたコンクリート部の接着復元に最適。水の量を量る必要も練る容器も不要で簡単補修

コンクリート床用ひび割れ補修材



品番	内容量	使用温度範囲	色	税抜価格
EA934KB-34A	1.1kg	6~34℃	灰	1,840円

硬化時間 夏:約3時間、冬:約6時間
施工量 幅5mm深5mmで約25m


コンクリート補修材



品番	内容量	使用温度範囲	色	税抜価格
EA934HA-31	4kg	常温	灰	1,040円
EA934HA-32	4kg	常温	灰	1,750円

硬化時間 約30~60分
施工面積 320×320mm(20mm厚)


すき間補修材

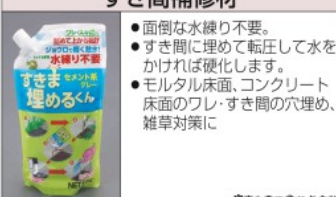

品番	内容量	使用温度範囲	色	税抜価格
EA934KB-49	1.5kg	5~30℃	灰	740円

硬化時間 夏:約2時間、冬:約4時間
施工面積 約250×50mm(5mm厚)

モルタル・コンクリート補修材

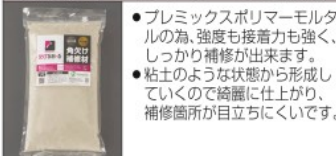

品番	内容量	使用温度範囲	色	税抜価格
EA934KB-91	1kg	5~25℃	灰	3,650円

硬化時間 60分
施工面積 0.57㎡(1mm厚) 0.28㎡(2mm厚)

コンクリートひび割れ補修材キット



品番	内容量	使用温度範囲	色	税抜価格
EA934KC-30	230ml	5~40℃	灰	4,200円

硬化時間 約2時間(作業終了後、夏/冬共通)

- コンクリート・モルタル等の1mm以下のヒビ割れや汚れを補修
 - 補修箇所に接着強化剤を塗り、スプレーするだけ
 - 塗料の地下調整補修にも使えます。
- 〈セット内容〉
- セメント補修スプレー(230ml)、セメント補修スプレー専用接着強化剤(100ml)、スポンジ

速硬化型コンクリート補修材



品番	内容量	使用温度範囲	色	税抜価格
EA934KC-40	320ml	5~35℃	ライトグレー	1,600円

硬化時間 20分(23℃)
耐熱温度 -30~+90℃

- モルタルやコンクリートの床補修に、床下コンクリート土間目地に使用するとヒールが食い込みにくく、ヒールの踏み抜き防止に最適です。


モルタル・コンクリートひび割れ補修材



品番	内容量	使用温度範囲	色	税抜価格
EA934KB-44	500g	約5~30℃	白	880円
EA934KB-45	500g	約5~30℃	灰	880円

硬化時間 夏:約3時間、冬:約6時間
施工量 幅3mm深3mmで約30m

コンクリート充填補修材

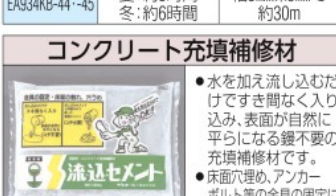

品番	内容量	使用温度範囲	色	税抜価格
EA934HA-96	400g	常温	灰	740円
EA934HA-97	400g	常温	白	740円
EA934HA-98	400g	常温	ダークグレー	740円

硬化時間 約3~6時間(内部硬化:約24時間)
施工長さ 約25m(3mm×3mm深の場合)

すき間補修材



品番	内容量	使用温度範囲	色	税抜価格
EA934JA-5	500g	-10~80℃	白	710円

硬化時間 約24時間
施工面積 約1㎡

カベ補修材(屋外用)



品番	内容量	使用温度範囲	色	税抜価格
EA934KB-22	1kg	約5~30℃	灰	440円
EA934KB-23	1kg	約5~30℃	白	440円

硬化時間 約24時間
施工面積 約300×450mm(5mm厚)

〔エポキシ系〕コンクリートひび割れ補修材キット



品番	内容量	使用温度範囲	色	税抜価格
EA934KC-11	50g×4セット	夏場:15℃以上、冬場:5~20℃	淡青色	3,430円
EA934KC-12	1kgセット	夏場:15℃以上、冬場:5~20℃	淡青色	6,000円

硬化時間 24時間
可使用時間 夏場:70分、冬場:30分

- 毛細管現象によって0.5mm以下のひび割れに浸透するコンクリート補修用エポキシ接着剤(液状)
- 乾燥面だけではなく湿った状態のコンクリートでも補修可能
- 主剤と硬化剤を混ぜ、ひび割れの上から刷毛やローラーで塗布するのみ(天井部にも使用可能)

コンクリートカベ用樹脂モルタル



品番	内容量	使用温度範囲	色	税抜価格
EA934KB-33A	330ml	6~34℃	灰	860円

硬化時間 約3時間
施工量 幅6mm深6mmで約8.7m

- コンクリート、レンガなどの9mm以下の補修に耐久性抜群です。
- カートリッジガン(P.1413)を使用して下さい。

コンクリート用穴埋めパテ(ライトグレー)



品番	内容量	使用温度範囲	色	税抜価格
EA934AE-2	60g	10~35℃	ライトグレー	750円

硬化時間 24時間(23℃)

- コンクリートや石材部の穴埋め・欠けに
- 外壁・扉・門柱に

ひび割れ補修材



品番	内容量	使用温度範囲	色	税抜価格
EA934HA-96	400g	常温	灰	740円
EA934HA-97	400g	常温	白	740円
EA934HA-98	400g	常温	ダークグレー	740円

硬化時間 約3~6時間(内部硬化:約24時間)
施工長さ 約25m(3mm×3mm深の場合)

ひび割れ補修材



品番	内容量	使用温度範囲	色	税抜価格
EA934KB-22	1kg	約5~30℃	灰	440円
EA934KB-23	1kg	約5~30℃	白	440円

硬化時間 約24時間
施工面積 約300×450mm(5mm厚)

コンクリート補修材



品番	内容量	色	税抜価格
EA934KB-21	700g(350g×2袋)	灰	930円

硬化時間 夏期:12時間、冬期:24時間
施工面積 75×40mm(厚さ80mm) (350gあたり)

速硬化型コンクリート補修材




品番	内容量	使用温度範囲	色	税抜価格
EA934KC-20	250ml	-50~120℃	灰	6,640円

硬化時間 60分(25℃)
可使用時間 5分(23℃)

- コンクリート床の欠け補修・充填、ひび割れ補修、その他モルタル・タイル・陶器・木材等の補修に
- 車止め、点字タイルの固定に
- 市販コーキングガンで使用できます。

 
コンクリートひび割れ補修材



品番	内容量	使用温度範囲	色	税抜価格
EA934KB-63	200ml	6~34℃	灰	690円

硬化時間 夏期:約4時間、冬期:約6時間
施工量 幅6mm深6mmで約5.3m


すき間補修材

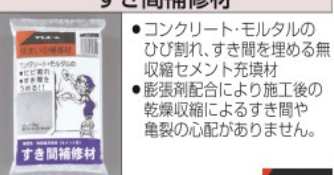

品番	内容量	使用温度範囲	色	税抜価格
EA934HA-73	1.3kg	常温	灰	690円

硬化時間 約6~12時間
施工面積 280×280mm(10mm厚)

 コンクリート補修材



品番	内容量	色	税抜価格
EA934KB-21	700g(350g×2袋)	灰	930円

硬化時間 夏期:12時間、冬期:24時間
施工面積 75×40mm(厚さ80mm) (350gあたり)

コンクリート補修材



品番	内容量	色	税抜価格
EA934KB-21	700g(350g×2袋)	灰	930円

硬化時間 夏期:12時間、冬期:24時間
施工面積 75×40mm(厚さ80mm) (350gあたり)