

食品機械用潤滑スプレー




- FDAのCFR21-178.3570規則に適合しています。
- 食品機械用のカッター、コンベア、充填機、オープン、フリーザー等の可動部の潤滑に

品番	内容量	使用温度範囲	色	税抜価格
EA920AE-9	430ml	-40~200℃	無色透明	1,100円

- NSF H1登録製品のため、食品関連業界へも対応可能
- ゴムやプラスチックに影響を与えません。

フードグリーススプレー

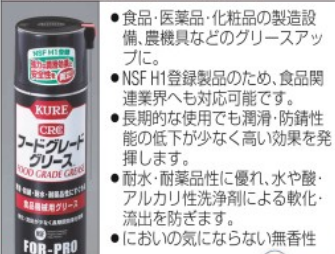

- 食品・医薬品・化粧品等の製造設備、農機具などのグリースアップに。
- NSF H1登録製品のため、食品関連業界へも対応可能です。
- 長期的な使用でも潤滑・防錆性能の低下が少なく高い効果を発揮します。
- 耐水・耐薬品性に優れ、水や酸・アルカリ性洗浄剤による軟化・流出を防ぎます。
- においの気にならない無香性

品番	内容量	使用温度範囲	色	税抜価格
EA920AE-12	400ml	-30~200℃	黄褐色	1,860円


フードオイルスプレー



- 食品添加物規格に適合した流動パラフィン使用
- 揮発分が少なく、熱安定性に優れています。
- 食品機械用

品番	内容量	色	税抜価格
EA920AK-18	300ml	透明	650円

多目的潤滑スプレー〔食品機械用〕

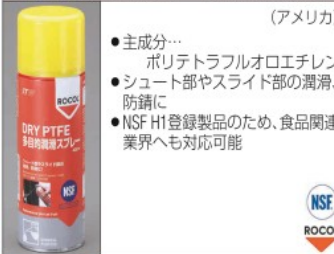

- 主成分…ポリテトラフルオロエチレン
- シュート部やスライド部の潤滑、防錆に
- NSF H1登録製品のため、食品関連業界へも対応可能

品番	内容量	使用温度範囲	色	税抜価格
EA920PA-7A	400ml	-200~270℃	淡黄透明	2,220円

チェーン&ワイヤーグリース



- 極圧潤滑被膜剤

品番 EA920AE-10
税抜価格 1,100円

内容量	使用温度範囲	色
430ml	-20~150℃	青

- チェーン、ワイヤー、ケーブルの潤滑・防錆。
- 高純度モリブデン配合

ドライファストルブ



品番 EA920KD-3
税抜価格 970円

内容量	使用温度範囲	色
300ml	-50~260℃	乳白色

- 速乾性なのでベタつかず、ホコリが付かない為、可動部を汚しません。
- 金属、ゴム、プラスチック、木、紙などに使用可能

ワイヤーロープ用潤滑防錆剤




- 全天候において使用可能
- ワイヤーストランドの中に素早く浸透し、ワイヤー表面のヨレやこすれによる摩擦から保護します。

品番 EA920PB-14
税抜価格 3,530円

内容量	使用温度範囲	色	税抜価格
1ℓ	-35~65℃	黒	3,530円

チェーン用グリーススプレー

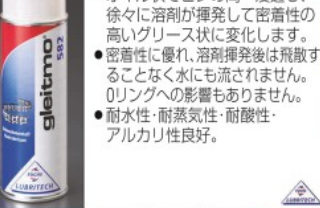


- オイル状でピンの間へ浸透し、徐々に溶剤が揮発して密着性の高いグリース状に変化します。
- 密着性に優れ、溶剤揮発後は飛散することなく水にも流されません。Oリングへの影響もありません。
- 耐水性・耐蒸気性・耐酸性・アルカリ性良好。

品番 EA920PA-3
税抜価格 4,410円

内容量	使用温度範囲	色	税抜価格
400ml	-15~120℃	白	4,410円

乾燥透明被膜潤滑剤

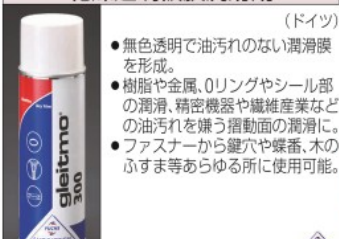

- 無色透明で油汚れのない潤滑膜を形成。
- 樹脂や金属、Oリングやシール部の潤滑、精密機器や繊維産業などの油汚れを嫌う摺動面の潤滑に。
- ファスナーから鍵穴や蝶番、木のふすま等あらゆる所に使用可能。

品番 EA920PA-2
税抜価格 4,410円

内容量	使用温度範囲	色	税抜価格
400ml	-40~50℃	無色	4,410円

焼付き防止潤滑剤



- 銅を含まない純ニッケルベースの焼付き防止剤
- ステンレス製の金属に適しています。

品番 EA920AW-4A
税抜価格 5,600円

内容量	使用温度範囲	色	税抜価格
454g	-54~1315℃	銀	5,600円

[高温用]焼付き防止潤滑剤



- 焼付き防止用潤滑剤(金属成分含まない)
- ステンレス、アルミ、軟金属等、あらゆる金属に対して1315℃まで潤滑性を与えます。

品番 EA920AW-6
税抜価格 6,300円

内容量	使用温度範囲	色	税抜価格
510g	-29~1315℃	灰	6,300円

[フッ素コート]耐熱潤滑離型剤




- 耐熱温度…260℃
- アルミ、鉄、ステンレス、メッキ鋼板、セラミックス、ガラスなどに

品番 EA920AG-21
税抜価格 2,500円

品番 EA920AG-22
税抜価格 2,500円

乾性粉末潤滑剤

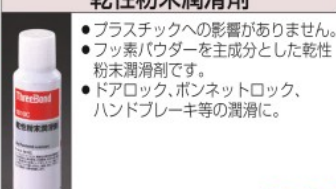

- プラスチックへの影響がありません。
- フッ素パウダーを主成分とした乾性粉末潤滑剤です。
- ドアロック、ボンネットロック、ハンドブレーキ等の潤滑に。

品番 EA920AF-2
税抜価格 2,530円

内容量	使用温度範囲	色	税抜価格
100ml	0~40℃	白	2,530円

チェーングリーススプレー




- リフトのチェーン、バイク及び各種チェーン、ワイヤーに
- 飛び散りが極端に少なく密着性に優れます。
- 耐水、耐酸、耐アルカリ性
- ちよ度…約370
- 耐荷重性能…0.85MPa以上

品番 EA920AF-4
税抜価格 1,390円

内容量	使用温度範囲	色	税抜価格
300ml	-15~120℃	白	1,390円

 焼付き防止潤滑剤



- 焼付き防止用潤滑剤(一般用)
- 銅とグラファイトを高品質グリース中に分散している特殊焼付き防止剤
- 金属部品を錆・腐食・かじり・焼付から守ります。

品番 EA920AW-9
税抜価格 4,950円

内容量	使用温度範囲	色	税抜価格
454g	-29~982℃	銅	4,950円

焼付き防止潤滑離型剤



- アルミ、鉄、ステンレス、メッキ鋼板、セラミックス、ガラスなどに

品番 EA920AZ-1
税抜価格 2,600円

品番 EA920AZ-2
税抜価格 2,700円

品番 EA920AZ-3
税抜価格 2,900円

極圧グリーススプレー



- 耐熱・耐水・耐摩耗・長期潤滑性に優れた万能型

品番 EA920AR-61B
税抜価格 620円

内容量	使用温度範囲	色	税抜価格
420ml	-20~200℃	油褐色	620円

焼付き防止潤滑スプレー



- アルミ、グラファイトを含む汎用焼付き防止剤
- ねじ部のかじりや腐蝕を防止
- 高温環境にさらされる潤滑チェーン、留め具、低速アリング等に


品番 EA920AW-1
税抜価格 4,950円

品番 EA920AW-2
税抜価格 3,400円

品番 EA920AW-3
税抜価格 2,000円

内容量	使用温度範囲	色	税抜価格
20g	-54~870℃	銀	2,000円

焼付き防止潤滑スティック

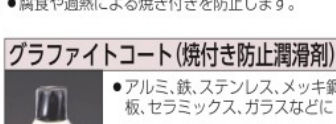

- スティックタイプの焼付き防止潤滑剤
- 腐食や過熱による焼付きを防止します。

品番 EA920AZ-11
税抜価格 2,500円

内容量	使用温度範囲	色	税抜価格
420ml	450℃	黒	2,500円

グラファイトコート(焼付き防止潤滑剤)



- アルミ、鉄、ステンレス、メッキ鋼板、セラミックス、ガラスなどに

在庫のある商品は、17:00までの御注文で当日発送致します。



https://www.esco-net.com

商品詳細はこちら

商品に関する詳しい情報をご覧になれます。

NSF規定とは 様々な製品に対する公衆衛生、安全に関する要求事項の規定。多くがANSI(米国規格協会)に採用され、全米規格となっています。