

### タクティカルベルト

(アメリカ)



品番	ベルト 幅(mm)	ベルト 長さ(mm)	カラー	税抜価格
EA924BB-1	762~ 1066	177 mm	黒	8,990円
EA924BB-2	762~ 1066	177 mm	カモフラージュ	8,990円

- ポーチやアクセサリを取り付ける為のカットが施されています。
- 材質…ナイロン (1000D/5000D)
- 穴数…62個

### 作業用ベルト

(アメリカ)



品番	ベルト 幅(mm)	ベルト 長さ(mm)	カラー	バックル 形状	税抜価格
EA924BB-3	55	750~ 1250	ブラック	ワン タッチ 式	2,260円
EA924BB-5	55	750~ 1250	カモ フラージュ	ワン タッチ 式	2,260円

- 材質…ナイロン

### 作業用ベルト

(アメリカ)



品番	ベルト 幅(mm)	ベルト 長さ(mm)	カラー	バックル 形状	税抜価格
EA924BB-11	45	762~ 863	ブラック		12,000円
EA924BB-21	45	863~ 965	ブラック	ワン タッチ 式	12,000円
EA924BB-31	45	965~ 1168	ブラック	ワン タッチ 式	12,000円
EA924BB-41	45	1168~ 1270	ブラック	ワン タッチ 式	12,000円
EA924BB-12	45	762~ 863	OD色		12,000円
EA924BB-22	45	863~ 965	OD色	ワン タッチ 式	12,000円
EA924BB-32	45	965~ 1168	OD色	ワン タッチ 式	12,000円
EA924BB-42	45	1168~ 1270	OD色	ワン タッチ 式	12,000円

- バックルは耐荷重907kgの強力タイプ
- 材質…ナイロン
- ベルトの端にマジックテープ付

### 作業用ベルト

(アメリカ)



品番	ベルト 幅(mm)	ベルト 長さ(mm)	カラー	バックル 形状	税抜価格
EA924BB-13A	45	762~ 863	カモ フラージュ		13,500円
EA924BB-23A	45	863~ 965	カモ フラージュ	ワン タッチ 式	13,500円
EA924BB-33A	45	965~ 1168	カモ フラージュ	ワン タッチ 式	13,500円
EA924BB-43A	45	1168~ 1270	カモ フラージュ	ワン タッチ 式	13,500円

- バックルは耐荷重907kgの強力タイプ
- 材質…ナイロン
- ベルトの端にマジックテープ付

### 作業用ベルト

(アメリカ)



- 材質…ナイロン

### 作業用ベルト

(アメリカ)




品番	ベルト 幅(mm)	ベルト 長さ(mm)	カラー	バックル 形状	税抜価格
EA924BB-54	44	1168	黒	穴無し	2,980円
EA924BB-55	44	1168	ココテ	穴無し	2,980円
EA924BB-56	44	1168	OD	穴無し	2,980円

- 材質…ナイロン

### 作業用ベルト

(アメリカ)

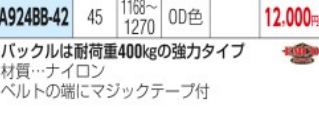

- バックルは耐荷重400kgの強力タイプ
- 材質…ナイロン
- ベルトの端にマジックテープ付

### 作業用ベルト(リバーシブル)

(アメリカ)



品番	ベルト 幅(mm)	ベルト 長さ(mm)	カラー	バックル 形状	税抜価格
EA924BB-57	38	1168	黒/ ココテ	穴無し	2,680円
EA924BB-58	38	1168	ココテ/ OD	穴無し	2,680円
EA924BB-59	38	1168	OD/黒	穴無し	2,680円

- 材質…ナイロン
- ベルトはリバーシブル
- 耐衝撃性プラスチックバックル

### 作業用ベルト

(アメリカ)



品番	ベルト 幅(mm)	ベルト 長さ(mm)	カラー	バックル 形状	税抜価格
EA924BB-51	44	1117	黒	ワン タッチ 式	2,260円
EA924BB-52	44	1117	OD	ワン タッチ 式	2,260円
EA924BB-53	44	1117	タン	ワン タッチ 式	2,260円

### 作業用ベルト

(アメリカ)



品番	ベルト 幅(mm)	ベルト 長さ(mm)	カラー	バックル 形状	税抜価格
EA924BB-101	45	762~ 863	ブラック	穴無し	7,490円
EA924BB-102	45	863~ 965	ブラック	穴無し	6,360円
EA924BB-103	45	965~ 1168	ブラック	穴無し	6,360円
EA924BB-106	45	762~ 863	OD色	穴無し	7,490円
EA924BB-107	45	863~ 965	OD色	穴無し	7,490円
EA924BB-108	45	965~ 1168	OD色	穴無し	7,490円

- ウエストにフィットさせやすく締めやすいループ形状
- 材質…ナイロン

### 作業用ベルト

(アメリカ)



品番	ベルト 幅(mm)	ベルト 長さ(mm)	色	バックル 形状	税抜価格
EA924BD-11	45	1550	ブラック	穴無し	3,180円
EA924BD-12	45	1550	タン	穴無し	3,180円
EA924BD-13	45	1550	サンド	穴無し	3,180円

- ベルト引ひ張り強度2700kgの超強力タイプ
- 材質…ナイロン

### 作業用ベルト(リバーシブル)

(アメリカ)



品番	ベルト 幅(mm)	ベルト 長さ(mm)	カラー	バックル 形状	税抜価格
EA924BB-57	38	1168	黒/ ココテ	穴無し	2,680円
EA924BB-58	38	1168	ココテ/ OD	穴無し	2,680円
EA924BB-59	38	1168	OD/黒	穴無し	2,680円

- 材質…ナイロン
- ベルトはリバーシブル
- 耐衝撃性プラスチックバックル

### 作業用ベルト

(アメリカ)



品番	ベルト 幅(mm)	ベルト 長さ(mm)	色	バックル 形状	税抜価格
EA924BD-6	45	1550	タン	穴無し	2,480円
EA924BD-7	45	1550	サンド	穴無し	2,480円

- ベルト引ひ張り強度2700kgの超強力タイプ
- 材質…ベルト:ナイロン  
バックル:アルミ

### 作業用ベルト

(アメリカ)



品番	ベルト 幅(mm)	ベルト 長さ(mm)	カラー	バックル 形状	税抜価格
EA924BB-101	45	762~ 863	ブラック	穴無し	7,490円
EA924BB-102	45	863~ 965	ブラック	穴無し	6,360円
EA924BB-103	45	965~ 1168	ブラック	穴無し	6,360円
EA924BB-106	45	762~ 863	OD色	穴無し	7,490円
EA924BB-107	45	863~ 965	OD色	穴無し	7,490円
EA924BB-108	45	965~ 1168	OD色	穴無し	7,490円

- ウエストにフィットさせやすく締めやすいループ形状
- 材質…ナイロン

### 作業用ベルト

(アメリカ)



品番	ベルト 幅(mm)	ベルト 長さ(mm)	カラー	バックル 形状	税抜価格
EA924-51	37	1080	グリーン	穴無し	600円
EA924-52	37	1080	ネイビー	穴無し	600円
EA924-53	37	1080	グレー	穴無し	600円

- 材質…ベルト:ポリプロピレン  
バックル:先止め:鉄(ニッケルメッキ)  
滑らないローラーベルト

### ベルト用アクセサリクリップ

(アメリカ)



品番	全長(mm)	ベルト幅(mm)	カラー	税抜価格
EA925DB-15	146	55	黒	1,770円
EA925DB-16	146	55	OD	1,770円

- 材質…ベルト:ナイロン  
バックル:アルミ
- フック内径…19mm

### 作業用ベルト(サポーター付)

(アメリカ)



品番	腰回り	サポーター幅	税抜価格
EA925KD-51	77~132cm	65mm	2,540円

- 通気性が良く快適さを保ちます
- 材質…ポリエステル
- ベルト幅…50mm
- ワンタッチバックル式

### 牛革作業用ベルト

(アメリカ)



品番	ベルト 幅(mm)	ベルト 長さ(mm)	バックル 形状	税抜価格
EA924-62	40	860~ 1180	シングル	5,000円

- 長さ調整…バックルを外しベルトをウエストの長さに合わせてはさみで切って下さい。

### 作業用ベルト

(アメリカ)



品番	ベルト 幅(mm)	ベルト 長さ(mm)	カラー	バックル 形状	税抜価格
EA924TA-11	50	1000mm まで	黒	ワン フィンガ ー	2,870円

- 材質…ベルト:ナイロン  
バックル:スチール
- 耐久に優れたスチールワンフィンガーバックル

### [OD色]作業用ベルト

(アメリカ)



品番	ベルト 幅(mm)	ベルト 長さ(mm)	バックル 形状	税抜価格
EA924-46	40	1300~ 1400	穴無し	1,710円
EA924-47	40	1320~ 1440	シングル	1,790円

- 材質…ナイロン
- バックルは黒ニッケルメッキ仕上げで反射しません。

### 作業用ベルト

 
(アメリカ)



品番	ベルト 幅(mm)	ベルト 長さ(mm)	バックル 形状	税抜価格
EA924C	38	1080	シングル	810円

### 作業用ベルト

(アメリカ)



品番	ベルト 幅(mm)	ベルト 長さ(mm)	カラー	バックル 形状	税抜価格
EA924-43A	40	1320~ 1440	ネイビー	ダブル	2,050円
EA924-44A	40	1320~ 1440	ブラック	ダブル	2,050円
EA924-45A	40	1320~ 1440	ブルー	ダブル	2,050円

- 材質…ナイロン

### サスペンダー

(アメリカ)



- 材質…ポリプロピレン

品番	サイズ	ベルト幅	税抜価格
EA925KD-66	フリーサイズ	30mm	3,190円

- 幅の広いサポーター類にも取り付けられる幅広ループ(通し幅:100mm)
- 肩パッドもメッシュ仕様で蒸れにくくなっています。

### 作業用ベルト

(アメリカ)



品番	ベルト 幅(mm)	ベルト 長さ(mm)	カラー	バックル 形状	税抜価格
EA924TA-21	50	1000mm まで	黒	ワン タッチ 式	6,240円

- 材質…ベルト:ナイロン・ポリエステル  
バックル:アルミ
- 衝撃に強く、軽量の鍛造アルミワンタッチバックル

### 作業用ベルト

(アメリカ)



品番	ベルト 幅(mm)	ベルト 長さ(mm)	カラー	バックル 形状	税抜価格
EA924-55	50	1400	ネイビー	ダブル	1,250円
EA924-57	50	1400	ブラック	ダブル	1,250円

- 材質…ベルト:アクリル  
バックル:先止め:鉄(ニッケルメッキ)

### 作業用ベルト

(アメリカ)



品番	ベルト 幅(mm)	ベルト 長さ(mm)	カラー	バックル 形状	税抜価格
EA924-43A	40	1320~ 1440	ネイビー	ダブル	2,050円
EA924-44A	40	1320~ 1440	ブラック	ダブル	2,050円
EA924-45A	40	1320~ 1440	ブルー	ダブル	2,050円

- 材質…ナイロン

### サスペンダー

(アメリカ)



品番	サイズ	ベルト幅	税抜価格
EA925KD-66	フリーサイズ	30mm	3,190円

- 幅の広いサポーター類にも取り付けられる幅広ループ(通し幅:100mm)
- 肩パッドもメッシュ仕様で蒸れにくくなっています。

在庫のある商品は、17:00までの  
御注文で当日発送致します。

