

12


部品洗浄用品、工業用ワイパー、水・油吸着材

- 部品洗浄機、部品洗浄器 P.330~
- 部品洗浄用容器 P.331
- 部品洗浄用ざる P.331~
- パートルレー P.335~

- パーツ保管容器 P.337~
- ウェス&工業用ワイパー P.339~
- 緊急用油吸着材 P.343~
- オイルデッキ&トレイ P.345

超音波洗浄機

- 電源…AC100V(50/60Hz)
- 発振周波数…38kHz、BLT、自動発振

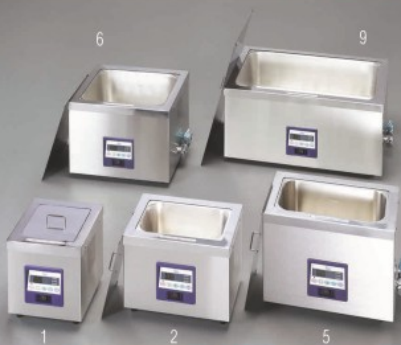


専用のスノコと洗浄時間と温度は1分、ステンレス製のフタ付 1度刻みで設定可能

品番	EA115HD-1	EA115HD-2	EA115HD-5
価格	52,000円	77,000円	113,000円
税込価格(10%)	57,200円	84,700円	124,300円
槽容量	1.6ℓ	2.6ℓ	5.8ℓ
槽内寸法(mm) (巾×奥行×高さ)	152×137×100	237×137×100	299×150×150
槽外寸法(mm) (巾×奥行×高さ)	213×200×240	302×200×240	364×213×290
本体重量(約)	3.6kg	4.9kg	7.1kg
高周波出力	60W	120W	180W
ヒーター容量	50W	80W	160W
品番	EA115HD-6	EA115HD-9	
価格	148,000円	220,000円	
税込価格(10%)	162,800円	242,000円	
槽容量	9.2ℓ	20.4ℓ	
槽内寸法(mm) (巾×奥行×高さ)	299×236×150	502×299×150	
槽外寸法(mm) (巾×奥行×高さ)	364×303×290	567×364×290	
本体重量(約)	8.9kg	14.8kg	
高周波出力	240W	480W	
ヒーター容量	210W	300W	

*槽内寸法は上部寸法です。槽はテーパになっていきますので下部寸法は小さくなります。

[EA115HD-1~9用] 洗浄バスケット[ステンレス製]

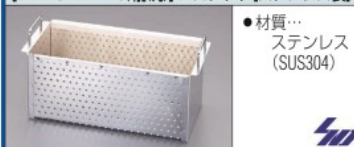

- 材質…ステンレス(SUS304)

[EA115HD-1~9用] 部品洗浄かご[ステンレス製]



- 材質…ステンレス(SUS304)

品番	サイズ(mm)	パンチング穴径	価格	税込価格(10%)	品番	サイズ(mm) W×D×H	目開(mm)	線径(mm)	価格	税込価格(10%)
EA992CW-1	105×95×65(H)	φ3mm	7,200円	7,920円	EA992CW-11	98×90×65	10	2	6,000円	6,600円
EA992CW-2	195×95×65(H)	φ3mm	10,800円	11,880円	EA992CW-12	188×90×65	10	2	7,000円	7,700円
EA992CW-3	245×110×100(H)	φ3mm	13,200円	14,520円	EA992CW-13	245×110×100	10	2	9,000円	9,900円
EA992CW-4	245×190×100(H)	φ3mm	17,550円	19,305円	EA992CW-14	235×190×100	10	2	10,000円	11,000円
EA992CW-5	440×250×100(H)	φ3mm	24,400円	26,840円	EA992CW-15	438×250×100	10	2	20,500円	22,550円

品番	適合品番	品番	適合品番
EA992CW-1	EA115HD-1	EA992CW-11	EA115HD-1
EA992CW-2	EA115HD-2	EA992CW-12	EA115HD-2
EA992CW-3	EA115HD-5	EA992CW-13	EA115HD-5
EA992CW-4	EA115HD-6	EA992CW-14	EA115HD-6
EA992CW-5	EA115HD-9	EA992CW-15	EA115HD-9

●洗浄力ゴでは入らない細かい洗浄物の洗浄に最適な構造です。

超音波洗浄機

- 電源…AC100V(50/60Hz)・50W
- 洗浄槽サイズ…φ90×56mm
- 発振周波数…38kHz、自動発振



品番	洗浄槽容量	価格	税込価格(10%)
EA115HG-1	0.35ℓ	19,800円	21,780円

- 洗浄時間…5分(タイマー付)
- 材質…洗浄槽:SUS304、本体:ABS樹脂
- 本体サイズ…132(W)×156(D)×155(H)mm
- 工業部品洗浄、理化学用小物洗浄、医療用小物洗浄に

超音波洗浄機

- 電源…AC100V(50/60Hz)・110W
- 洗浄槽サイズ…149(W)×82(D)×65(H)mm
- 発振周波数…44kHz、他励発振



品番	洗浄槽容量	価格	税込価格(10%)
EA115HG-2	0.6ℓ	35,000円	38,500円

- タイマー設定範囲…最大30分(1分刻みで設定)
- 材質…洗浄槽:SUS304、本体:ABS樹脂
- 本体サイズ…198(W)×155(D)×127(H)mm
- 精密部品、理化学器具、治工具等の脱脂洗浄に最適です。
- 洗浄力を高めるヒーター付
- ヒーター容量…70W
- タイマー付

超音波洗浄機



品番	EA115HH-1	EA115HH-2
槽容量	1.6ℓ	2.6ℓ
槽内寸法 (幅×奥行×高さ)	152×137×100mm	237×137×100mm
槽外寸法 (幅×奥行×高さ)	230×217×194mm	319×217×194mm
本体重量	3kg	4kg
ヒーター容量	50W	80W
価格	70,000円	98,000円
税込価格(10%)	77,000円	107,800円

- 電源…AC100V(50/60Hz)
- 発振周波数…44kHz、PZT、他励発振
- タイマー設定範囲…最大3時間(1~60分:1分刻み、2~3時間:1時間刻み)
- 材質…洗浄槽:SUS304、本体:アルミニウム、操作パネル・取手:PP樹脂、コーナー:ABS樹脂
- 付属品…スノコ(SUS304)、上フタ(PET樹脂)、脱着式コード

[投込型] 超音波洗浄機



品番	EA115HH-11	価格	税込価格(10%)
		198,000円	217,800円

- 電源…AC100V(50/60Hz)
- 発振周波数…28kHz、BLT
- 洗浄時間…5分・10分・15分
- 材質…発振機:SUS304、振動ユニット:SUS304
- サイズ…発振機:140(W)×240(D)×120(H)mm、振動ユニット:64(W)×64(D)×90(H)mm
- 小型の振動ユニットで小型容器にも対応可能
- 洗浄装置への設置が可能な外部リモート操作機能付

超音波洗浄機



- 電源…AC100V(50/60Hz)・26W
- 発振周波数…42kHz

[投込型] 超音波洗浄機



品番	EA115HH-21	価格	税込価格(10%)
		282,000円	310,200円

- 電源…AC100V(50/60Hz)
- 発振周波数…28kHz、BLT
- 洗浄時間…9時間
- 材質…発振機:SUS304、振動ユニット:SUS304
- サイズ…発振機:295(W)×270(D)×175(H)mm、振動ユニット:230(W)×150(D)×90(H)mm
- シロッコファンの洗浄に最適です。
- 振動ユニットはハードクロムメッキにより耐久性に優れています。
- フレキシブルホースで容器内の設置が簡単です。

品番	洗浄槽容量	価格	税込価格(10%)
EA115HS-1	725ml(MaxLine 600ml)	9,900円	10,890円

- 洗浄時間 ICタイマー 約3分(オートオフ)
- 材質…本体・かご・ホルダー:ABS樹脂、ふた:アクリル樹脂
- 本体サイズ…225(W)×155(D)×145(H)mm
- 洗浄したものを取り出しやすい「洗浄かご」付
- 便利なワンタッチふた

<http://www.esco-net.com>

商品詳細はこちら

商品に関する詳しい情報がご覧になれます。