

電装ターミナルキット (Bタイプ)



- 圧着工具全長... 235mm
- 圧着範囲 (mm)... 1.25・2.0・5.5
- 皮むき能力 (mm)... 0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5

品番 EA538NB 価格9,160円 税込価格(10%) 10,076円

〈セット内容〉

ギボシ形端子プラグ	20個
ギボシ形端子ソケット	20個
110シリーズプラグ	20個
110シリーズソケット	20個
250シリーズプラグ	20個
250シリーズソケット	20個
クワ形端子φ4	20個
クワ形端子φ5	20個
110シリーズハウジング(4P)	2個
250シリーズハウジング(6P)	1個
絶縁被覆付圧着スリーブ	20個
絶縁スリーブ(ギボシ形プラグ用)	20個
絶縁スリーブ(ギボシ形ソケット用)	20個
電装圧着工具	1個
ターミナルキットボックス	1個

- ピスカッター能力... M2.6・M3・M3.5・M4・M5・ISO
- 総重量... 0.85kg
- ケースサイズ... 250×160×50mm
- ケース材質... プラスチック

アーシングケーブル用ターミナル(マイナス)



- Nタイプ (大ポール)
- 材質... 電池鉛製

品番 EA812JY-7 価格640円 税込価格(10%) 704円

- 12Vアーシングケーブル専用
- ボールに直接取り付け、アーシングケーブルを接続できます。
- ボルト径... 8mm

バッテリーポール基本寸法 (JIS D5301)

ポール	+	-
小-B	φ14.7	φ13
大-D	φ19.5	φ17.9

アーシングケーブル



品番	公称断面積	許容電流	長さ	価格	税込価格(10%)
EA812JZ-3	15mm ²	92A	30cm	690円	759円
EA812JZ-5	15mm ²	92A	50cm	820円	902円
EA812JZ-10	15mm ²	92A	100cm	1,140円	1,254円
EA812JZ-15	15mm ²	92A	150cm	1,540円	1,694円
EA812JZ-20	15mm ²	92A	200cm	1,910円	2,101円
EA812JZ-3A	20mm ²	121A	30cm	900円	990円
EA812JZ-5A	20mm ²	121A	50cm	1,090円	1,199円
EA812JZ-10A	20mm ²	121A	100cm	1,480円	1,628円
EA812JZ-15A	20mm ²	121A	150cm	1,910円	2,101円
EA812JZ-20A	20mm ²	121A	200cm	2,350円	2,585円

- 端子穴径... 8mm
- 伝導率の良い銅に特殊鍍メッキを施したハイパワーなアーシングケーブルです。各車両の性能アップに。

圧着マーク対応表

	裸端子
	絶縁被覆付圧着端子
	差込端子 (ファストン端子)
	連鎖型端子 (オープンパレル端子)

自動車用ターミナルキット (Bタイプ)



 
品番 EA538R-3B 価格23,000円 税込価格(10%) 25,300円

〈セット内容〉

ギボシ形プラグ	100個
ギボシ形ソケット	100個
絶縁スリーブ(ギボシ形プラグ用)	100個
絶縁スリーブ(ギボシ形ソケット用)	100個
110差込形プラグ	100個
110差込形ソケット	100個
250差込形プラグ	100個
250差込形ソケット	100個
ギボシ形Wソケット	100個
絶縁スリーブ(ギボシ形Wソケット用)	50組
クワ形端子φ4	100個
クワ形端子φ5	100個
スプライス	100個

- 圧着工具全長... 210mm
- 圧着範囲 (mm)... 1.25・2.0・5.5
- 皮むき能力 (mm)... 0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5
- ピスカッター能力... M3・M4・M5
- 総重量... 2.45kg
- ケースサイズ... 365×220×57(H)mm
- ケース材質... スチール製

バッテリーターミナルセット



品番 EA812JY-1 Bタイプ(小) 価格620円 税込価格(10%) 682円

品番 EA812JY-2 Dタイプ(大) 価格740円 税込価格(10%) 814円

- 材質... 亜鉛ダイキャスト合金(銅メッキ処理)

バッテリーターミナルセット



品番 EA812JY-15 価格2,320円 税込価格(10%) 2,552円

- 形状... ワンタッチ式φ4
- 適合バッテリー... Dタイプ(大)
- 適合電線... 25~75mm²

アーシングケーブル



NSタイプ用(小ポール)

品番	長さ	価格	税込価格(10%)
EA812JZ-30A	30cm	1,290円	1,419円
EA812JZ-35A	35cm	1,310円	1,441円
EA812JZ-40A	40cm	1,390円	1,529円
EA812JZ-45A	45cm	1,440円	1,584円

Nタイプ用(大ポール)

品番	長さ	価格	税込価格(10%)
EA812JZ-30B	30cm	1,290円	1,419円
EA812JZ-35B	35cm	1,310円	1,441円
EA812JZ-40B	40cm	1,390円	1,529円
EA812JZ-45B	45cm	1,440円	1,584円

- ボディアース用大容量タイプ(30mm)
- 端子穴径... 8mm
- 伝導率の良い銅に特殊鍍メッキを施したハイパワーなアーシングケーブル

250Y形端子



品番 EA538RA-20 価格1,360円 税込価格(10%) 1,496円

- 適合スリーブ... EA538RA-23 (P.373)
- 適合シェル... EA538RA-36、-36R (P.373)

自動車用ターミナルキット (Bタイプ)



品番 EA538R-4B 価格9,000円 税込価格(10%) 9,900円

〈セット内容〉

ギボシ形プラグ	20個
ギボシ形ソケット	20個
絶縁スリーブ(ギボシ形プラグ用)	20個
絶縁スリーブ(ギボシ形ソケット用)	20個
110差込形プラグ	20個
110差込形ソケット	20個
250差込形プラグ	20個
250差込形ソケット	20個
クワ形端子φ4	20個
クワ形端子φ5	20個
110シェルセット(4P)	2組
250シェルセット(2P)	1組
スプライス	20個

- 圧着工具全長... 210mm
- 圧着範囲 (mm)... 1.25・2.0・5.5
- 皮むき能力 (mm)... 0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5
- ピスカッター能力... M3・M4・M5
- 総重量... 0.55kg
- ケースサイズ... 260×145×27(H)mm
- ケース材質... プラスチック

 
アーシングケーブル用ターミナル(マイナス)



品番 EA812JY-6 価格450円 税込価格(10%) 495円

- 12Vアーシングケーブル専用
- ボルト径... 8mm
- バッテリーのターミナルとアーシングケーブルの接続に。

板タイプバッテリーターミナル



品番 EA812JZ-1 Bタイプ(小) 価格730円 税込価格(10%) 803円

品番 EA812JZ-2 (小) 価格730円 税込価格(10%) 803円

品番 EA812JZ-11 Dタイプ(大) 価格800円 税込価格(10%) 880円

品番 EA812JZ-12 (大) 価格800円 税込価格(10%) 880円

- 無酸素銅製(錫メッキ)
- 端子用ボルト径... 8mm

110差込形プラグ



品番 EA538RA-5 価格850円 税込価格(10%) 935円

- 適用電線... 0.5~1.25mm²
- 適合ソケット... EA538RA-6(同頁)

250差込形プラグ



品番 EA538RA-9 価格1,110円 税込価格(10%) 1,221円

- 適合スリーブ... EA538RA-13、-13R、-18、-18R、-37~38R (P.373)

250ファストンソケット



品番 EA538RA-35 価格1,190円 税込価格(10%) 1,309円

- 適合プラグ... EA538RA-47(同頁)
- 適合スリーブ... EA538RA-23(P.373)

自動車用ターミナルキット (Bタイプ)




品番 EA538R-5 価格25,100円 税込価格(10%) 27,610円

〈セット内容〉

ギボシ形プラグ、ソケット	100個
絶縁スリーブ(ギボシ形プラグ、ソケット用)	100個
絶縁付突合接続端子	100個
丸形端子φ4	100個
丸形端子φ5	100個
Wソケット	100個
WSリーブ(Wソケット用)	100個
250ファストンソケット	100個
250ファストンプラグ	100個
クワ形端子φ4	100個
クワ形端子φ5	100個
絶縁スリーブ(ファストンソケット用)	100個

- 総重量... 3.5kg
- ケースサイズ... 340(W)×235(D)×155(H)mm
- ケース材質... プラスチック

 バッテリーターミナルセット




品番 EA812JY-11 Bタイプ(小) 価格720円 税込価格(10%) 792円

品番 EA812JY-12 Dタイプ(大) 価格810円 税込価格(10%) 891円

- 形状... 蝶ねじ式φ4
- 材質... 亜鉛ダイキャスト合金(真鍮メッキ処理)

 板タイプバッテリーターミナル



品番 EA812JZ-21 6.0mm 14.00mm + 710円 税込価格(10%) 781円

品番 EA812JZ-22 6.0mm 14.00mm - 710円 税込価格(10%) 781円

品番 EA812JZ-31 7.7mm 22.00mm + 730円 税込価格(10%) 803円

品番 EA812JZ-32 7.7mm 22.00mm - 730円 税込価格(10%) 803円


Dタイプ(大)用

品番 EA812JZ-33 7.7mm 22.00mm + 810円 税込価格(10%) 891円

品番 EA812JZ-34 7.7mm 22.00mm - 810円 税込価格(10%) 891円

- 圧着タイプ
- 無酸素銅製(錫メッキ)

110差込形ソケット

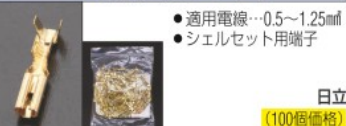

品番 EA538RA-6 価格880円 税込価格(10%) 968円

- 適用電線... 0.5~1.25mm²
- シェルセット用端子

250差込形ソケット



品番 EA538RA-10 価格1,110円 税込価格(10%) 1,221円

- 適合プラグ... EA538RA-9(同頁)
- 適合シェル... EA538RA-13、-13R、-18、-18R、-37~38R (P.373)

250ファストンプラグ



品番 EA538RA-47 価格1,600円 税込価格(10%) 1,760円

- 適合ソケット... EA538RA-35(同頁)