


ナイロンロープ(ダブルブレード)



- カビ、腐敗、化学物質に強いロープです
- 材質…ナイロン
- 構造…ダブルブレード

品番	サイズ	破断荷重 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA628BB-15	φ12mm×15m	3910kg	2,950円	3,245円
EA628BB-90	φ12mm×90m	3910kg	17,600円	19,360円

ポリエステルロープ(三つ打ち)

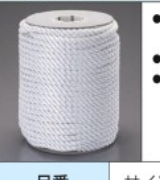

- 水を吸収しにくいロープです
- 材質…ポリエステル
- 構造…三つ打ち

品番	サイズ	破断荷重 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA628BC-16	φ16mm×90m	4590	取扱中止	

グラスファイバーロープ



- 材質…グラスファイバー (PVCコーティング)

品番	サイズ	使用荷重 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA628CA-1	φ4mm×20m	48	6,030円	6,633円
EA628CA-2	φ4mm×30m	48	7,580円	8,338円
EA628CA-3	φ4mm×50m	48	10,800円	11,880円
EA628CA-11	φ5mm×20m	68	8,860円	9,746円
EA628CA-12	φ5mm×30m	68	8,840円	9,724円
EA628CA-13	φ5mm×50m	68	11,800円	12,980円
EA628CA-21	φ7mm×20m	92	8,840円	9,724円
EA628CA-22	φ7mm×30m	92	10,800円	11,880円
EA628CA-23	φ7mm×50m	92	16,100円	17,710円

グラスファイバーロープ(ダブルPVCコーティング)



- 材質…グラスファイバー (ダブルPVCコーティング)

品番	サイズ	使用荷重 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA628CB-1	φ4mm×20m	86	6,480円	7,128円
EA628CB-2	φ4mm×30m	86	8,650円	9,515円
EA628CB-3	φ4mm×50m	86	11,500円	12,650円
EA628CB-11	φ5mm×20m	124	7,000円	7,700円
EA628CB-12	φ5mm×30m	124	9,440円	10,384円
EA628CB-13	φ5mm×50m	124	12,900円	14,190円
EA628CB-21	φ6mm×20m	194	9,190円	10,109円
EA628CB-22	φ6mm×30m	194	11,700円	12,870円
EA628CB-23	φ6mm×50m	194	17,400円	19,140円

ポリエチレンロープ(三つ打ち)



- 材質…ポリエチレン
- 構造…三つ打ち

品番	サイズ	引張強度 (kN)	価格	税込価格 (10%)
EA628HA-3	φ3mm×200m	1.12	2,150円	2,365円
EA628HA-4	φ4mm×200m	2.96	3,500円	3,850円
EA628HA-5	φ5mm×200m	4.22	5,170円	5,687円
EA628HA-6	φ6mm×200m	5.34	7,170円	7,887円
EA628HA-8	φ8mm×200m	9.18	11,200円	12,320円
EA628HA-10	φ10mm×200m	11.7	17,500円	19,250円

ポリエチレンロープ(三つ打ち)



- 材質…ポリエチレン
- 構造…三つ打ち

品番	サイズ	引張強度 (kN)	価格	税込価格 (10%)
EA628HB-4	φ4mm×200m	2.96	3,720円	4,092円
EA628HB-5	φ5mm×200m	4.22	5,390円	5,929円
EA628HB-6	φ6mm×200m	5.34	7,560円	8,316円
EA628HB-8	φ8mm×200m	9.18	12,400円	13,640円
EA628HB-10	φ10mm×200m	11.7	18,800円	20,680円

ナイロンロープ(金剛打)



- 材質…ナイロン
- 構造…金剛打
- 農機用スターターロープ、結束用ロープなどに使用できます。

品番	サイズ	引張強度 (kN)	価格	税込価格 (10%)
EA628HT-3	φ3mm×200m	1.5kN	9,460円	10,406円
EA628HT-4	φ4mm×150m	2.5kN	10,300円	11,330円
EA628HT-5	φ5mm×100m	3.8kN	8,500円	9,350円
EA628HT-6	φ6mm×100m	5.3kN	10,300円	11,330円
EA628HT-8	φ8mm×70m	7.7kN	10,300円	11,330円

ナイロンロープ(三つ打ち)



- 材質…ナイロン
- 構造…三つ打ち

品番	サイズ	引張強度 (kN)	価格	税込価格 (10%)
EA628TB-62	φ6mm×100m	9.02kN	12,300円	13,530円
EA628TB-63	φ6mm×200m	9.02kN	19,400円	21,340円
EA628TB-82	φ8mm×100m	15.5kN	19,400円	21,340円
EA628TB-83	φ8mm×200m	15.5kN	34,400円	37,840円
EA628TB-92	φ9mm×100m	19.3kN	23,700円	26,070円
EA628TB-93	φ9mm×200m	19.3kN	43,500円	47,850円
EA628TB-102	φ10mm×100m	23.4kN	28,900円	31,790円
EA628TB-103	φ10mm×200m	23.4kN	53,500円	58,850円
EA628TB-122	φ12mm×100m	33.0kN	40,400円	44,440円
EA628TB-123	φ12mm×200m	33.0kN	76,500円	84,150円
EA628TB-142	φ14mm×100m	43.8kN	54,500円	59,950円
EA628TB-143	φ14mm×200m	43.8kN	102,000円	112,200円

クレモナロープ(三つ打ち)



- 材質…ビニロン
- 構造…三つ打ち

品番	サイズ	引張強度 (kN)	価格	税込価格 (10%)
EA628TH-9B	φ9mm×50m	8.0kN	18,300円	20,130円
EA628TH-9C	φ9mm×100m	8.0kN	32,400円	35,640円
EA628TH-10B	φ10mm×50m	11.4kN	21,400円	23,540円
EA628TH-10C	φ10mm×100m	11.4kN	38,800円	42,680円

クレモナロープ(三つ打ち)



- 材質…ビニロン
- 構造…三つ打ち
- 41、-42、-61、-81は、カセ巻きになります。

品番	サイズ	引張強度 (kN)	価格	税込価格 (10%)
EA628TK-41	φ4mm×50m	2.06kN	4,850円	5,335円
EA628TK-42	φ4mm×100m	2.06kN	7,170円	7,887円
EA628TK-43	φ4mm×200m	2.06kN	9,690円	10,659円
EA628TK-61	φ6mm×50m	4.32kN	7,760円	8,536円
EA628TK-62	φ6mm×100m	4.32kN	12,800円	14,080円
EA628TK-63	φ6mm×200m	4.32kN	21,000円	23,100円
EA628TK-81	φ8mm×50m	7.36kN	11,700円	12,870円
EA628TK-82	φ8mm×100m	7.36kN	20,800円	22,880円
EA628TK-83	φ8mm×200m	7.36kN	37,000円	40,700円
EA628TK-101	φ10mm×50m	11.4kN	16,900円	18,590円
EA628TK-102	φ10mm×100m	11.4kN	30,700円	33,770円
EA628TK-103	φ10mm×200m	11.4kN	57,000円	62,700円
EA628TK-121	φ12mm×50m	15.6kN	23,100円	25,410円
EA628TK-122	φ12mm×100m	15.6kN	43,000円	47,300円
EA628TK-123	φ12mm×200m	15.6kN	81,500円	89,650円
EA628TK-141	φ14mm×50m	20.7kN	30,700円	33,770円
EA628TK-142	φ14mm×100m	20.7kN	58,000円	63,800円
EA628TK-143	φ14mm×200m	20.7kN	110,000円	121,000円
EA628TK-161	φ16mm×50m	26.5kN	39,200円	43,120円
EA628TK-162	φ16mm×100m	26.5kN	74,500円	81,950円
EA628TK-163	φ16mm×200m	26.5kN	144,000円	158,400円

ポリエチレンロープ(三つ打ち)



- 材質…ポリエチレン
- 構造…三つ打ち

品番	サイズ	引張強度 (kN)	価格	税込価格 (10%)
EA628HC-8	φ8mm×200m	11.0kN	13,600円	14,960円
EA628HC-9	φ9mm×200m	13.7kN	16,700円	18,370円
EA628HC-10	φ10mm×200m	16.8kN	20,400円	22,440円
EA628HC-12	φ12mm×200m	23.6kN	28,700円	31,570円
EA628HC-14	φ14mm×200m	31.8kN	38,400円	42,240円
EA628HC-16	φ16mm×200m	40.9kN	50,000円	55,000円

ポリエチレンロープ(クロス打ち)



- 材質…ポリエチレン
- 構造…クロス打ち

品番	サイズ	引張強度 (kN)	価格	税込価格 (10%)
EA628HD-10	φ10mm×200m	16.8kN	22,300円	24,530円
EA628HD-12	φ12mm×200m	23.6kN	31,400円	34,540円
EA628HD-14	φ14mm×200m	31.8kN	42,300円	46,530円
EA628HD-16	φ16mm×200m	40.9kN	55,500円	61,050円

クレモナロープ(三つ打ち)



- 材質…ビニロン
- 構造…三つ打ち
- 手触りがよく、対候性に優れています。
- 柔軟性に富んでおり、滑りにくい構造です。

品番	サイズ	引張強度 (kN)	価格	税込価格 (10%)
EA628TK-91	φ9mm×200m	9.22kN	46,600円	51,260円
EA628TK-163	φ16mm×200m	26.5kN	144,000円	158,400円

ナイロクロスロープ(八つ打ち)



- 材質…ナイロン
- 構造…八つ打ち

品番	サイズ	引張強度 (kN)	価格	税込価格 (10%)
EA628TC-102	φ10mm×100m	23.4kN	28,900円	31,790円
EA628TC-122	φ12mm×100m	33.0kN	40,400円	44,440円
EA628TC-123	φ12mm×200m	33.0kN	76,500円	84,150円
EA628TC-162	φ16mm×100m	56.2kN	70,000円	77,000円

クレモナ金剛打ちロープ



- 構造…金剛打ち
- 材質…ビニロン
- 約1m毎に印付

品番	サイズ	引張強度 (kN)	価格	税込価格 (10%)
EA628XD-3	φ3mm×220m	0.78kN	8,350円	9,185円
EA628XD-4	φ4mm×145m	1.18kN	8,350円	9,185円
EA628XD-5	φ5mm×95m	1.48kN	8,350円	9,185円
EA628XD-6	φ6mm×65m	2.11kN	8,350円	9,185円
EA628XD-7	φ7mm×50m	2.55kN	8,350円	9,185円
EA628XD-8	φ8mm×35m	3.24kN	8,350円	9,185円
EA628XD-9	φ9mm×100m	3.93kN	30,000円	33,000円
EA628XD-10	φ10mm×80m	4.91kN	30,000円	33,000円
EA628XD-12	φ12mm×60m	6.86kN	30,000円	33,000円

クレモナロープ(12打ち)



- 材質…ビニロン
- 構造…12打ち

品番	サイズ	引張強度 (kN)	価格	税込価格 (10%)
EA628TL-3	φ3mm×300m	0.78kN	9,060円	9,966円
EA628TL-4	φ4mm×300m	1.18kN	13,700円	15,070円
EA628TL-5	φ5mm×300m	1.48kN	18,800円	20,680円

<http://www.esco-net.com>

商品に関する詳しい情報をご覧いただけます。

