


組立式すのこ

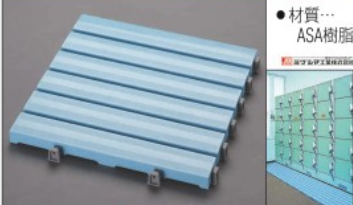

●材質…ASA樹脂

品番	サイズ(mm)	厚み(mm)	価格	税込価格(10%)
EA997RJ-106	440×450	32	5,580円	6,138円

- 縦横方向に連結可能な、ジョイントタイプのすのこです。
- 方向を合わせる事により、巻き取っての収納もできます。


すのこ[プラスチック]



品番	サイズ(mm)	厚み(mm)	価格	税込価格(10%)
EA997RJ-201	350×750	1.5	2,060円	2,266円

●材質…ポリプロピレン

組立式すのこ

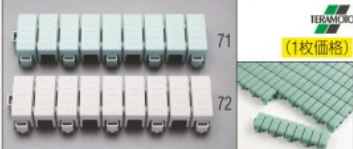


品番	サイズ(mm)	厚み(mm)	カラー	価格	税込価格(10%)
EA997RJ-71	450×100	50	グリーン	500円	550円
EA997RJ-72	450×100	50	ホワイト	500円	550円

- 材質…本体:ポリプロピレン
ゴム脚:合成ゴム
- すのこ自体がすべらないように裏面にゴム脚を取り付けてあります。
- 簡単につなげ、施工場所に合わせ、5cm間隔でカットできます。

表面形状



すのこ[プラスチック製]

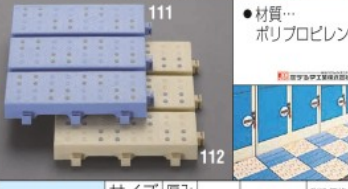

品番	サイズ(mm)	厚み(mm)	カラー	価格	税込価格(10%)
EA997RJ-111	300×300	40	ブルー	2,030円	2,233円
EA997RJ-112	300×300	40	アイボリー	2,030円	2,233円

●抗菌材配合により、衛生的なジョイント式すのこです。


耐炎・耐熱シート



品番	サイズ(m)	厚み(mm)	価格	税込価格(10%)
EA911AE-35	1.0×5.0	0.3	8,580円	9,438円
EA911AE-36	1.0×15	0.3	17,200円	18,920円
EA911AE-37	1.0×30	0.3	30,700円	33,770円

- 材質…耐熱ターポリン(ガラス繊維+PVCコート)
- 耐熱温度…表面PVC:約70℃
中面ガラス繊維:約800℃
- 建築、造船現場の養生に


保温シート

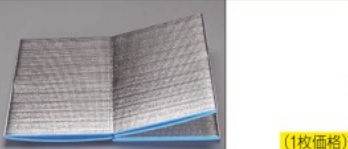

品番	サイズ(m)	厚み(mm)	価格	税込価格(10%)
EA915CE-26	0.5×2	8.0	830円	913円
EA915CE-27	1.0×2	8.0	1,430円	1,573円

●材質…表面:PETアルミ、蒸着フィルム
本体:ポリエチレン


すのこ[プラスチック製]

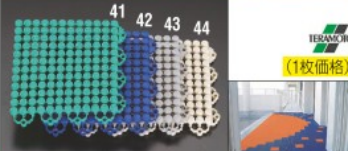

品番	サイズ(mm)	厚み(mm)	カラー	価格	税込価格(10%)
EA997RJ-41	150×150	16	グリーン	170円	187円
EA997RJ-42	150×150	16	ブルー	170円	187円
EA997RJ-43	150×150	16	グレー	170円	187円
EA997RJ-44	150×150	16	アイボリー	170円	187円

●材質…ポリエチレン(再生樹脂)

すのこ(ロール巻)

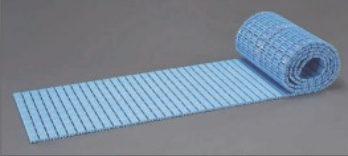

品番	幅(mm)	長さ(m)	厚み(mm)	価格	税込価格(10%)
EA997RJ-101	600	5	17	43,600円	47,960円

- 材質…再生特殊ポリエチレン樹脂
ノンスリップ部:
エラストマー樹脂
- 巻取り可能で運搬・収納に便利なすのこです。
- 再生樹脂を使用した環境配慮型製品です。


耐炎・耐熱シート



品番	サイズ	価格	税込価格(10%)
EA334CA-11A	1000×1000mm	8,190円	9,009円
EA334CA-13A	1000×3000mm	20,300円	22,330円
EA334CA-15A	1000×5000mm	33,500円	36,850円

- 厚み…0.7mm
- 材質…耐炎繊維にアルミフィルム貼りの特殊クロス
- 耐熱性と強度に優れた耐炎クロスに、放射熱効果のあるアルミ蒸着フィルムを貼り合わせた複合耐熱クロスです。
- 炉前カーテン、機械カバーなどで使用可能です。
- 火花受けシートにはご使用できません。


保温シート

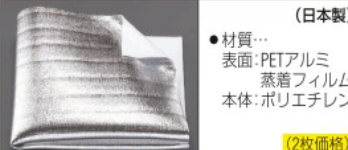

品番	サイズ(m)	厚み(mm)	価格	税込価格(10%)
EA915CE-40	1.0×1.5	6.0	2,310円	2,541円

(日本製)
●材質…
表面:PETアルミ
蒸着フィルム
本体:ポリエチレン

すのこ[プラスチック製]

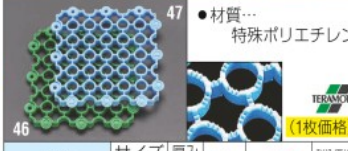

品番	サイズ(mm)	厚み(mm)	カラー	価格	税込価格(10%)
EA997RJ-46	150×150	12	グリーン	180円	198円
EA997RJ-47	150×150	12	ブルー	180円	198円

●材質…特殊ポリエチレン

- 水気の多い所にびったり敷き詰められます。

すのこ[木製]



品番	サイズ(mm)	厚み(mm)	価格	税込価格(10%)
EA997RJ-202	330×750	8	1,480円	1,628円

●材質…桐

耐熱ガラスクロスファブリック

- 材質…PTFE焼成膜
- 優れた非粘着性、滑り性、耐熱性、耐薬品性を有しています。
- 使用温度範囲…-180~260℃

品番	サイズ(mm)	厚み(mm)	価格	税込価格(10%)
EA997WC-1	300×300	0.045	970円	1,067円
EA997WC-2	500×500	0.045	2,150円	2,365円
EA997WC-11	300×300	0.075	1,150円	1,265円
EA997WC-12	500×500	0.075	2,590円	2,849円
EA997WC-21	300×300	0.095	1,540円	1,694円
EA997WC-22	500×500	0.095	3,460円	3,806円
EA997WC-31	300×300	0.115	1,850円	2,035円
EA997WC-32	500×500	0.115	4,150円	4,565円
EA997WC-41	300×300	0.160	2,110円	2,321円
EA997WC-42	500×500	0.160	4,750円	5,225円
EA997WC-51	300×300	0.230	3,260円	3,586円
EA997WC-52	500×500	0.230	7,340円	8,074円
EA997WC-61	300×300	0.330	3,650円	4,015円
EA997WC-62	500×500	0.330	8,250円	9,075円



保冷・保温シート



品番	サイズ(m)	厚み(mm)	価格	税込価格(10%)
EA911AA-31	1.8×5	0.28	6,410円	7,051円
EA911AA-32	1.8×10	0.28	12,400円	13,640円

- 材質…アルミ蒸着フィルム+ポリエチレン
- 夏場の保冷効果と冬場の保温効果、2つの機能を有したクロスです。
- 倉庫のカバーや保冷・保温を必要とする現場などに

採光遮音シート



品番	サイズ(m)	厚み(mm)	価格	税込価格(10%)
EA911AF-46	1.9×3	1.05	21,500円	23,650円
EA911AF-47	1.9×5	1.05	35,900円	39,490円

- 建築養生用一種適合品
- 材質…塩化ビニール+ポリエステル系
- 防炎性能認定番号…CT030002
- 遮音性・耐久性・耐候性に優れ、採光を損ないません。

[透光性]UVクリアシート



品番	サイズ(m)	厚み(mm)	価格	税込価格(10%)
EA911AF-66	1.87×10	0.5	8,550円	9,405円
EA911AF-67	1.87×25	0.5	20,900円	22,990円

- 材質…ポリオレフィン
- 透明糸入り、耐候性機能を有したシートです。
- 工場間仕切、カーテン、養生、品物カバーなどに最適です。

www.esco-net.com
商品に関する詳しい情報がご覧になれます。

