

シート材用スタンド



- お客様組立品
- 芯棒、カッターガイド付
- ゴムキャスター付 (ストッパー付φ40mm)
- 芯棒やカッターガイドの位置は25mmピッチで調節できます。
- カッターガイドに沿ってお手持ちのはさみやカッターできれいに裁断できます。

使用例

◎ 山金工業株式会社

品番	適用ロールサイズ			サイズ(mm) (W×D×H)	重量 (kg)	価格	税込価格 (10%)
	幅(mm)	外径(mm)	内芯径(mm)				
EA957AE-5	1200以下	580以下	55以上	1247×560×1549	27.9	43,200円	47,520円

ロールボックス



品番	サイズ(mm) (W×D×H)	重量 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA957AE-11	1285×385×114	5.2	21,800円	23,980円

- 耐荷重…20kg
- ボックスに載せるだけでロール材の交換が早くてできます。

◎ 山金工業株式会社



専用アクセサリを取り付けることで
使い方の幅が広がります。

 
- ①:ロールボックス
- ②:棚板
- ③:フックバー

ロールラック(壁掛け型)



品番	適用ロールサイズ(mm)			価格	税込価格 (10%)
	幅	外径	内芯径		
EA957AG-5	1550 以下	900 以下	32~ 80	27,000円	29,700円

- 扱いにくいロール材を安全&きれいに整理できます
- お客様組立品
- 壁取付時は、取付用ボルトが別途8本必要です。



ロールセット時

波板用ビス(鉄下地用)



- 材質…傘部:ポリカーボネート
ビス部:鉄(シルバー塗装)

品番	ねじサイズ	カラー	価格	税込価格 (10%)
EA952CD-1	5×25mm	クリア	2,550円	2,805円
EA952CD-2	5×25mm	ブロンズ	2,550円	2,805円

- 鉄下地用
- 適用波板形状…鉄板小波32山

波板用ビス(木下地用)



- 材質…傘部:ポリカーボネート
ビス部:鉄(シルバー塗装)

品番	ねじサイズ	カラー	価格	税込価格 (10%)
EA952CD-11	5×35mm	クリア	2,550円	2,805円
EA952CD-12	5×35mm	ブロンズ	2,550円	2,805円

- 木下地用
- 適用波板形状…鉄板小波32山

硬質フェルト



品番	サイズ(mm)	厚み(mm)	入数	価格	税込価格 (10%)
EA979AB-1	70×140×2	2	2	380円	418円
EA979AB-2	200×280×2	2	1	900円	990円

- 材質…硬質フェルト
- 接着テープ付
- 自由に切って、フローリング等のキズ防止、防振、防音に


[ポリカーボネート]波板



品番	サイズ(mm)	カラー	入数	価格	税込価格 (10%)
EA952CA-112	1220×655	クリア	2枚	2,120円	2,332円
EA952CA-18	1820×655	クリア	10枚	14,550円	16,005円
EA952CA-118	1820×655	クリア	2枚	2,910円	3,201円
EA952CA-112B	1220×655	ブロンズ	2枚	2,120円	2,332円

- 材質…ポリカーボネート

[ポリカーボネート]波板(軒先曲がり用)

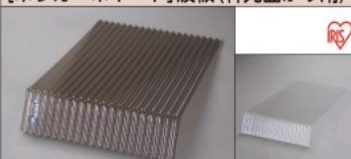

品番	サイズ(mm)	カラー	入数	価格	税込価格 (10%)
EA952CC-11	1220×655	クリア	2枚	4,790円	5,269円
EA952CC-12	1220×655	ブロンズ	2枚	4,790円	5,269円

- 材質…ポリカーボネート
- 軒先を美しく仕上げるのに便利な軒先曲がりです。
- 横断りの雨などによる浸水を防ぎます。

ロールスタンド



- 扱いにくいロール材を安全&きれいに整理できます
- お客様組立品

EA957AG-2

EA957AG-1



1:ロールセット時

2:ロールセット時

1ロールタイプ

品番	適用ロールサイズ(mm)			サイズ W×D×H(mm)	重量 (kg)	価格	税込価格 (10%)
	幅	外径	内芯径				
EA957AG-1	1550以下	900以下	32~80	1860×810×1170	20.0	38,700円	42,570円

2ロールタイプ

EA957AG-2	1550以下	650以下	32~80	1860×810×1170	23.6	47,750円	52,525円
-----------	--------	-------	-------	---------------	------	---------	---------

- ロールの高さは自由に調整可能です。

棚板



品番	サイズ(mm) (W×D×H)	重量 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA957AE-12	1228×200×30	3.4	3,100円	3,410円

- 耐荷重…2kg
- 水平・傾斜方向での設置が可能です。


フックバー



品番	サイズ(mm) (W×D×H)	重量 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA957AE-13	1227×56×87	2.9	2,280円	2,508円

- フック
3個付

羊毛フェルト

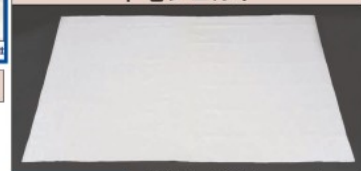

品番	サイズ (mm)	厚み (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA997XE-1.5	1820×1000	1.5	7,880円	8,668円
EA997XE-2	1820×1000	2	9,940円	10,934円
EA997XE-3	1820×1000	3	11,700円	12,870円
EA997XE-4	1820×1000	4	16,700円	18,370円
EA997XE-5	1820×1000	5	19,100円	21,010円
EA997XE-6	1820×1000	6	22,800円	25,080円
EA997XE-8	1820×1000	8	33,400円	36,740円
EA997XE-10	1820×1000	10	38,100円	41,910円


- 材質…羊毛フェルト

硬質フェルトボード(吸音型)




品番	サイズ (mm)	厚み (mm)	カラー	価格	税込価格 (10%)
EA979AB-41	300×300	9	グレー	610円	671円
EA979AB-42	300×300	9	ブラック	610円	671円
EA979AB-43	300×300	9	ライトブルー	610円	671円
EA979AB-44	300×300	9	オレンジ	610円	671円
EA979AB-51	400×400	9	グレー	1,060円	1,166円
EA979AB-52	400×400	9	ブラック	1,060円	1,166円
EA979AB-53	400×400	9	ライトブルー	1,060円	1,166円
EA979AB-54	400×400	9	オレンジ	1,060円	1,166円

- 材質…ポリエステル
- 石膏ピン6本入
- 室内の壁面に取付けることで、騒音の吸収・防音効果を発揮します。
- 通気性・防炎性・耐摩耗性にも優れています。
- 日常の一般的な音(1~2kHz)を35~60%吸収します。人間が不快に感じる高音(2~4kHz)を60~80%吸収します。

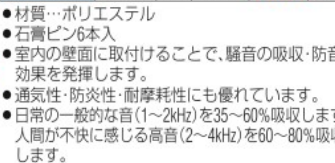


ライトブルー (1枚価格)

波板の設置例

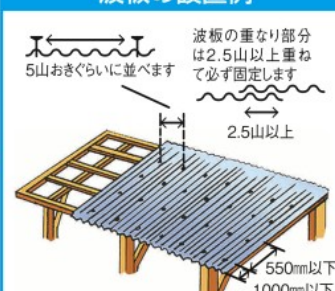

- 波板を複数枚設置する場合は、重なる部分を2.5山以上重ねて固定します。
- 固定用のビスやフックは水平方向に5山間隔で施行します。
- また垂直方向は550mm以下の間隔で固定します。
- 軒先は100mm以下で設置します。

養生クロス(壁面用)

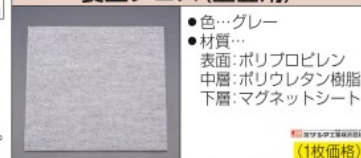

(1枚価格)

品番	幅	長さ	厚さ	価格	税込価格 (10%)
EA911BA-65	450mm	450mm	8mm	3,870円	4,257円

- 色…グレー
- 材質…表面:ポリプロピレン
中層:ポリウレタン樹脂
下層:マグネットシート

フックボルト



品番	ねじ サイズ	長さL (mm)	入数	価格	税込価格 (10%)
EA952CE-1	W9/16"	38	100	1,400円	1,540円
EA952CE-2	W9/16"	45	100	1,460円	1,606円
EA952CE-3	W7/8"	50	100	2,310円	2,541円
EA952CE-4	W7/8"	65	100	2,480円	2,728円
EA952CE-5	W7/8"	75	100	2,620円	2,882円
EA952CE-6	W7/8"	90	100	2,900円	3,190円

- ストレート屋根・波板用
- 材質…鉄(ユニクロメッキ)
+白スポンジ