

鉛箔テープ

- 材質…基材:鉛箔
粘着剤:ゴム系
- メッキマスキング、放射線遮蔽に

3M
(1巻入)

品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚さ (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA943SA-12	12	32	0.19	10,900円	11,990円
EA943SA-25	25	32	0.19	16,700円	18,370円

銅箔粘着テープ

- 材質…基材:銅箔
粘着剤:アクリル系

Nitto
(1巻入)

品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚さ (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA944SB-38	38	5	0.08	1,440円	1,584円
EA944SB-50	50	5	0.08	1,930円	2,123円

- 扉、屋根などの住居の補修に。
緑青による屋根材、木材の化粧用に。


耐火テープ

- 電線管タイプ
- 適合電線管…
-1A:φ16~39mm
-2A:φ42~75mm

(1巻入)

品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚さ (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA944MX-1A	85	2	2	8,710円	9,581円
EA944MX-2A	125	2	2	14,200円	15,620円

- 材質…基材:アルミ(補強線入)
耐熱シール材:熱膨張性プチル
- 床・壁・中空壁・片壁等に ●地震対策品
- 準耐火45分対応

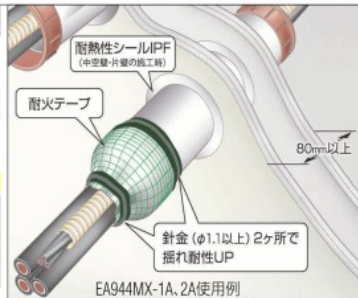

耐熱アルミテープ

- 材質…基材:アルミ箔
粘着剤:アクリル系
- マフラーの亀裂、穴あき補修に
- 使用温度範囲…150℃まで

SOFT99
(1巻入)

品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚さ (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA944SE-6	50	1	0.08	990円	1,089円
EA944SE-7	100	1	0.08	1,740円	1,914円

高耐熱アルミテープ

- 材質…基材:アルミ箔
粘着剤:シリコン系
- 使用温度範囲…300℃まで
- マフラー補修用

SOFT99
(1巻入)

品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚さ (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA944SE-8	50	1	0.1	1,570円	1,727円

- 航空機エンジン補修用にも最適

耐熱アルミ箔粘着テープ

- 材質…基材:軟質アルミ箔
粘着剤:シリコン系
- 使用温度範囲…-15~180℃

Nitto
(1巻入)

品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚さ (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA944SE-38	38	9.14	0.12	2,420円	2,662円
EA944SE-50	50	9.14	0.12	3,240円	3,564円

- 湯沸器のダクトシール、補強に。
エンジンルーム内等の高温のかかる箇所の補強・補修に。

耐熱アルミテープ

- 屋内・屋外用
- 材質…基材:アルミ箔
粘着剤:シリコン系
- 使用温度範囲…-54~316℃
- 石油ストーブや風呂の煙突、風ダクトの補修に。

3M

品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚さ (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA943SD-1	38	9	0.09	2,060円	2,266円
EA943SD-2	50	9	0.09	2,680円	2,948円

アルミ箔テープ

- 材質…
基材:アルミ箔
粘着剤:アクリル系

3M
(1巻入)

品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚さ (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA943SB-25	25	10	0.11	1,040円	1,144円
EA943SB-50	50	10	0.11	1,930円	2,123円
EA943SC-12	12	55	0.11	3,230円	3,553円
EA943SC-19	19	55	0.11	3,470円	3,817円
EA943SC-25	25	55	0.11	4,560円	5,016円
EA943SC-50	50	55	0.11	9,110円	10,021円

- メッキマスキング、シール、放熱用
- 熱伝導性・耐久性・耐薬品性に優れます。

軟質アルミ箔粘着テープ



Nitto
(1巻入)

品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚さ (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA944SD-10	50	10	0.1	1,560円	1,716円

- 材質…基材:軟質アルミ箔+ニトロセルローズ
粘着剤:アクリル系
- 金属屋根、外壁などの防水・補修に
- 水性・油性のペンキ上塗りができます。

耐熱アルミガラスクロステープ

- 材質…基材:ガラスクロス
アルミ箔
粘着剤:シリコン系
- 使用温度範囲…-50~250℃

Nitto
(1巻入)

品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚さ (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA944MH-24	50	3	0.21	2,510円	2,761円

- 高温ダクトやポット式ストーブ等の補修に
- 空調ダクトのシールとしても使用できます。

アルミガラスクロス粘着テープ

- 材質…基材:ガラスクロスアルミ箔
粘着剤:アクリル系

Nitto
(1巻入)

品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚さ (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA944SF-38	38	10	0.18	1,100円	1,210円
EA944SF-50	50	10	(のり)	1,450円	1,595円
EA944SF-75	75	10	0.18	2,180円	2,398円
EA944SF-2	50	30	(のり)	1,760円	1,936円
EA944SF-3	75	30	0.18	2,640円	2,904円
EA944SF-4	100	30	(のり)	3,520円	3,872円

- 空調ダクトのシールに。
保温高、ガラスウールの固定、シールに。
凸凹面や曲面にぴったりフィット!

手切れ防水アルミテープ

- 材質…
基材:ポリプロピレン+軟質アルミ箔
粘着剤:アクリル系
- 空調ダクトの補修に
- 手で切れます。

Nitto
(1巻入)

品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚さ (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA944MH-25	50	10	0.1	1,370円	1,507円

- すき間シールや雨どい、トタン屋根、波板などの防水・補修に

アルミ箔粘着テープ

- 材質…
基材:アルミ箔
粘着剤:アクリル系

Nitto
(1巻入)

光沢無し					
品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚さ (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA944SC-50	50	10	0.1	970円	1,067円
EA944SC-75	75	10	0.1	1,430円	1,573円
EA944SC-100	100	10	0.1	1,920円	2,112円
EA944SC-2A	50	50	0.1	1,980円	2,178円
EA944SC-3A	75	50	0.1	2,970円	3,267円
EA944SC-4A	100	50	0.1	3,960円	4,356円
光沢有り					
品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚さ (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA944SD-50	50	10	0.1	970円	1,067円
EA944SD-75	75	10	0.1	1,430円	1,573円
EA944SD-100	100	10	0.1	1,920円	2,112円
EA944SD-2A	50	50	0.1	1,980円	2,178円
EA944SD-3	75	50	0.1	2,970円	3,267円
EA944SD-4A	100	50	0.1	3,960円	4,356円

- 湯沸器のダクトシール、補強に。
エンジンルーム内等の高温のかかる箇所の補強・補修に。

アルミ箔粘着テープ

- 空調ダクトやパイプの補修に最適です
- 材質…基材:アルミ箔
粘着剤:アクリル系

(1巻入)

品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚さ (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA944SY-50	50	10	0.05	310円	341円

防水アルミテープ

- 材質…
基材:ポリエステル+軟質アルミ箔
粘着剤:ゴム系
- 屋根材、トタン板等の防水補修に。

Nitto
(1巻入)

品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚さ (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA944MH-21	50	5	0.5	1,440円	1,584円

[つやなし]アルミテープ

- 材質…基材:アルミ
粘着剤:アクリル系
- 色…黒(ツヤなし)
- 優れた耐水、耐候性で曲面にも使用できます。

Nitto
(1巻入)

品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚さ (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA944MH-23	50	10	0.1	1,420円	1,562円

- スチール屋根・外壁防水の補修に。
スチール物置・シャッター等の補修に。

防水アルミテープ

- 材質…基材:ガラスクロス、
アルミ、保護膜
粘着剤:ゴム系

ポンド
(1巻入)

品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚さ (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA944MH-20	50	1.8	0.16	1,060円	1,166円

- 瓦・トタン・波板の破損部、屋根と外壁のすき間、雨どいの穴・割れに

アルミクラフト粘着テープ

- 材質…基材:アルミ箔
粘着剤:アクリル系
- 保温・保冷用ダクトの表面保護材の継目接着や末端止め

Nitto
(1巻入)

品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚さ (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA944NL-1A	50	50	0.12	1,150円	1,265円

- 曲部・T字部分の被覆

<http://www.esco-net.com>

商品詳細はこちら

商品に関する詳しい情報がご覧になれます。