

【耐腐食/耐熱】ステンレス補修パテ



品番	内容量	耐熱温度	色	価格	税込価格(10%)
EA934RX-1	900g (本剤+硬化剤)	200℃	シルバー	26,000円	28,600円

●欠損・摩耗・破損部の成型補修、配管・タンク・バルブの漏れ補修、金属・PVC・鋳物・プラスチック・コンクリート等の補修に。
●パテ状

水中硬化型接着剤



品番	内容量	使用温度範囲	色	価格	税込価格(10%)
EA934AA-5A	1kg (本剤+硬化剤)	-40~200℃	青緑	6,930円	7,623円

●水タンク内部の補修 ●硬質塩ビ配管の接着補修
●水洩れ配管の接着補修
●接着できるもの…金属、タイル、ガラス、陶磁器、コンクリート、石材、プラスチック

ウルトラ多用途接着剤



品番	内容量	使用温度範囲	色	価格	税込価格(10%)
EA935B-15	10mL	10~35℃	透明	460円	506円
EA935B-16	120mL	10~35℃	透明	1,540円	1,694円

●屋内外・凹凸面・水回りの接着と補修
●金属・硬質プラスチック・木材・コンクリートの強力接着に
●速硬化性

屋外用多用途ボンド



品番	内容量	使用温度範囲	色	価格	税込価格(10%)
EA935K-12	333mL	5~35℃	ライトグレー	1,410円	1,551円

●F☆☆☆☆取得
●1液型変成シリコンエポキシ樹脂系接着剤
●石材・タイル・コンクリート・車止めブロック・金属等の接着、コンクリートのひび割れ補修、Uカットシール用

F☆☆☆☆とは
建築基準法により設けられたホルムアルデヒド放散等級です。
☆の数が多いほど放散が少なくなります。
F☆☆☆☆は最も少ない為、使用面積制限がありません。

<http://www.esco-net.com>
商品に関する詳しい情報がご覧いただけます。

高透明エポキシ樹脂



品番	内容量	耐熱温度	色	価格	税込価格(10%)
EA942GB	0.3kg	90℃	淡黄色透明	3,850円	4,235円

●硬化後の切削性が良く、研磨剤での磨きも簡単
●染料・顔料の混ざりが良く、色付けが簡単
●各種機器モデル及び美術工芸品の作成やミニチュアモデルの複製製作に

多用途型造形補修剤



品番	内容量	使用温度範囲	色	価格	税込価格(10%)
EA934BA-1	粉:5g	25℃	白	1,600円	1,760円
EA934BA-2	液:10mL	まで	透明	1,600円	1,760円
EA934BA-3			黒	1,600円	1,760円

●ABS樹脂、ポリカーボネート、アクリル樹脂、塩化ビニール、スチロール、FRP等に接着可能
●耐熱温度…100℃(直火不可)
●自動車部品、プラモデル、ルアー、家庭用品等のプラスチック品の修理・補修、ねじ山の再生に
●1-2は絶縁材料としても利用できます。

ウルトラ多用途接着剤(ソフト)



品番	内容量	使用温度範囲	色	価格	税込価格(10%)
EA935B-22	10mL	10~35℃	透明	480円	528円
EA935B-23	120mL	10~35℃	透明	1,780円	1,958円

●凹凸面でも接着可
●ポリエチレン・ポリプロピレン等のプラスチックの接着に最適
●曲げ・耐水性・耐熱性・耐振動性・耐衝撃性に優れています。

 
超多用途接着剤



品番	内容量(容器)	使用温度範囲	色	価格	税込価格(10%)
EA935N-1	20mL(チューブ)	-60~120℃	透明	480円	528円
EA935N-2	135mL(チューブ)	-60~120℃	透明	1,520円	1,672円
EA935N-8	135mL(チューブ)	-60~120℃	黒	1,520円	1,672円

●完全無溶剤 ●アクリル変成シリコン樹脂
●抜群の耐久性・耐熱性・耐水性・耐衝撃性
●万能に限りなく近い超多用途タイプ

スコッチ® 超強力接着剤プレミアムゴールド



品番	内容量	使用温度範囲	色	価格	税込価格(10%)
EA935BM-1	20g	-20~80℃	透明	600円	660円
EA935BM-2	20g	-20~80℃	黒	600円	660円
EA935BM-3	20g	-20~80℃	白	600円	660円

●木、金属、塩ビ、ポリプロピレン、ポリエチレンにもつきます。

品番	内容量	使用温度範囲	色	価格	税込価格(10%)
EA935BM-1	20g	-20~80℃	透明	600円	660円
EA935BM-2	20g	-20~80℃	黒	600円	660円
EA935BM-3	20g	-20~80℃	白	600円	660円

エポキシ樹脂接着剤(熱高接着)



品番	内容量	使用温度範囲	色	価格	税込価格(10%)
EA934-11	本剤:80g 硬化剤:20g	-40~200℃	黄褐色	2,990円	3,289円

●常温硬化型二液性エポキシ樹脂
●常温硬化でも熱時(-200℃)での接着性に優れています。
●熱配管の継手接着・補修、各種金属、セラミックの接着に

超速乾性多用途接着剤



品番	内容量	使用温度範囲	色	価格	税込価格(10%)
EA935A-6	310mL	-40~80℃	白	2,250円	2,475円

●シリコン成分、イソシアネートフリー
●金属、プラスチック、コンクリート、木材などの接着に
●シリコン、イソシアネート、ハロゲンフリー

ウルトラ多用途接着剤(ハード)



品番	内容量	使用温度範囲	色	価格	税込価格(10%)
EA935B-24	10mL	10~35℃	透明	480円	528円
EA935B-25	120mL	10~35℃	透明	1,780円	1,958円

●凹凸面でも接着可
●金属・コンクリート・タイル等の硬い素材の接着に最適
●耐水性・耐熱性・耐衝撃性に優れています。

[速乾]多用途接着剤



品番	内容量	使用温度範囲	色	価格	税込価格(10%)
EA935N-14	10mL	-60~120℃	透明	410円	451円
EA935N-16	135mL	-60~120℃	透明	1,620円	1,782円

●熱・水・ショックに強く、屋外でも使用できます。無溶剤・速乾・透明性の高い超多用途接着剤です。
●一液型アクリル変成シリコン樹脂系接着剤
●約2分で動かなくなり、1時間で実用強度、24時間で完全硬化。

スコッチ® 強力接着剤(多用途)




品番	内容量	耐熱温度	色	価格	税込価格(10%)
EA935BM-11A	30mL	80℃	淡黄色	530円	583円

●耐久性に優れ、幅広く使えるタイプです。
●水周りの補修にも使用できます。
●金属、ガラス、皮革、木、陶器、タイル、硬質プラスチック、軟質塩化ビニールなどに接着できます。

LFGBとは
ドイツにおける食品衛生規則です。全米規格であるNSF規定と同様に、様々な製品に対して適用されています。

エポキシ系接着剤(速硬化型)

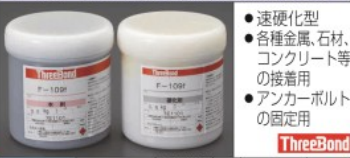

品番	内容量	使用温度範囲	色	価格	税込価格(10%)
EA934-20	本剤:500g 硬化剤:500g	-40~200℃	灰	10,000円	11,000円

●速硬化型
●各種金属、石材、コンクリート等の接着用
●アンカーボルトの固定用
●変圧器フランジ部漏油防止
●FRP管の接合部の接着
●低温硬化性、耐水性、耐油性、耐薬品性に優れています。

多用途接着剤(シリコンフリー)



品番	内容量	使用温度範囲	色	価格	税込価格(10%)
EA935A-9	25mL	-40~90℃	グレー	2,390円	2,629円
EA934WF-1A	ミキシングノズル(10本)			2,930円	3,223円

●硬化が速く、耐熱性・耐久性があります。
●シリコンフリー ●速乾、強接着
●木・金属・ガラス・セラミック、糊等に
●EA934WF-1A併用で、細かい作業にも対応可能

ビニル用ボンド



品番	内容量	使用温度範囲	色	価格	税込価格(10%)
EA935K-4	20mL	10~35℃	透明	170円	187円

●塩化ビニル樹脂系溶剤形
●フィルム、シート同士(ビニル)、ビニルと木・金属・布・紙等の接着に

超多用途接着剤



品番	内容量	使用温度範囲	色	価格	税込価格(10%)
EA935N-31	20mL	-40~	透明	620円	682円
EA935N-32	120mL	80℃	透明	1,670円	1,837円

●金属、ガラス、合板はもちろん、ポリプロピレン・ポリエチレンなどのプラスチック素材にも使用可能。
●屋外使用可能
●無溶剤

高強度多用途接着剤(屋外用)



品番	内容量	使用温度範囲	色	仕様	価格	税込価格(10%)
EA935N-41A	170	-40~	灰	チューブ	1,100円	1,210円
EA935N-42A	333	80℃	灰	チューブ	1,740円	1,914円

●強力型1液変成シリコン樹脂系接着剤
●外装多用途。木材、硬質プラスチック、金属、コンクリート、タイル等の接着に。
●シリコンフリー、ポリプロピレン、フッ素樹脂、シリコンゴムは除く
●耐水性に優れています。
●弾性接着剤のため衝撃や振動に耐性があります。
●屋外の使用可。外部造作全般に使えます。
●一液常温硬化