

粘着テープ

シール剤

接着剤

補修材

塗料・マーカー

グリース・潤滑剤

[速乾性] パーツクリーナー



- 各種金属パーツ、金型、鋳型の洗浄・脱脂

充填ガス:炭酸ガス(ジェット噴射)


品番	内容量	使用温度範囲	色	入数	価格	税込価格(10%)
EA920BA-1	560ml	-20~40℃	透明	1本	540円	594円
EA920BA-1B	m2	40℃	透明	20本	10,400円	11,440円

充填ガス:LPガス(霧状噴射)

品番	内容量	使用温度範囲	色	入数	価格	税込価格(10%)
EA920BA-10	840mL	-20~40℃	透明	1本	650円	715円
EA920BA-10B	m2	40℃	透明	20本	12,450円	13,695円

- 青ニスも除去できます。
- 機械、工具、工具の保守管理
- 逆さ噴き可能
- 速乾性

[不燃性] パーツクリーナー

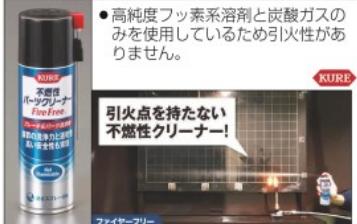

- 高純度フッ素系溶剤と炭酸ガスのみを使用しているため引火性がありません。

引火点を持たない不燃性クリーナー!

品番	内容量	使用温度範囲	色	価格	税込価格(10%)
EA920BA-45	237mL	-20~40℃	透明	4,490円	4,939円

- 汚れへの浸透力が高く、頑固な油汚れも強力に洗浄します。
- 逆さ噴き可能
- 速乾性


ブレーキ&パーツクリーナー



- 逆さ噴き可能
- 機械、部品に付着した油脂分の汚れを簡単にすばやく除去・洗浄します。

品番	内容量	使用温度範囲	色	価格	税込価格(10%)	
EA920BE-3	840mL	0~40℃	無色	1本	670円	757円
EA920BE-3A	840mL	0~40℃	無色	30本	18,300円	20,130円

エアーツール用洗浄スプレー

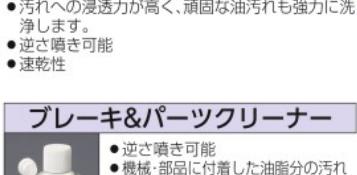

・内容量…140g

品番	内容量	使用温度範囲	色	価格	税込価格(10%)
EA922AB-18	237mL	-20~40℃	透明	4,490円	4,939円

- インパクトレンチ、エアーハンマー、エアーニッパーなど、エアーツールの洗浄、潤滑

キャブレータークリーナー



- ムースタイプ
- 逆さ噴射可能
- キャブレーター内部のカーボン、スラッジ、オイルミストなどを取り除くことができます。

品番	内容量	使用温度範囲	色	価格	税込価格(10%)	
EA920TE-3	840mL	0~40℃	無色	1本	670円	757円
EA920TE-3A	840mL	0~40℃	無色	30本	18,300円	20,130円

錆取り・防錆剤



- 内容量…70g
- 金属・さびの汚れを落とし、本来のツヤが出来るとともに変色・汚れを防ぎます。
- ★ワタをちぎってこするだけなので手軽に使え便利

品番	内容量	価格	税込価格(10%)
EA920AJ-8	150g	1,250円	1,375円

- 金属表面の錆を強力に分解して、すっきり落とします。

錆取り(液体タイプ)



- 瞬時に錆と反応し、極小部品であれば数秒で除錆できます。
- 酸、アルカリを含まない中性なので、安心安全です。
- 取り付け状態のネジでも、座面とネジ山のわずかな隙間から奥へと浸透します。

品番	内容量	価格	税込価格(10%)
EA920AJ-51	100g	960円	1,056円

錆取り剤(泡タイプ)



- 頑固なサビにピタッと密着、瞬時に錆と反応し、極小部品であれば数秒で除錆できます。
- 酸、アルカリを含まない中性なので、安心安全です。
- 取り付け状態のネジでも、座面とネジ山のわずかな隙間から奥へと浸透します。

品番	内容量	価格	税込価格(10%)
EA920AJ-52	250g	1,780円	1,958円

[速乾性] パーツクリーナー



- 各種金属パーツ、金型、鋳型の洗浄・脱脂、機械・工具・道具の保守管理に
- ブラシやウェスを使用すると一層効果的です。
- 逆さ噴き可能
- すぐに乾かす有効成分が汚れにしっかりと浸透。汚れを内側から分解します。

充填ガス:炭酸ガス(ジェット噴射)

品番	内容量	使用温度範囲	色	価格	税込価格(10%)
EA920BA-20	420mL	-20~60℃	透明	850円	935円
EA920BA-30	420mL	-20~40℃	透明	1,040円	1,144円

- プラスチックを傷めず強力な洗浄力を発揮
- 金属とプラスチックの混合パーツの洗浄に
- 逆さ噴き可能

[速乾性] パーツクリーナー(プラスチックセーフ)




- 機械部品、工具、電気製品、自動車などの金属・プラスチックパーツ類の洗浄・脱脂に

充填ガス:LPガス(霧状噴射)

品番	内容量	使用温度範囲	色	価格	税込価格(10%)	
EA920BA-10	840mL	-20~40℃	透明	650円	715円	
EA920BA-10B	m2	40℃	透明	20本	12,450円	13,695円

- 特殊作用で泡から液状に変化する洗浄成分が汚れを素早く引き剥がしながら浸透し、微細な凹凸に入り込んだ汚れまで強力に洗浄します。

 万能パーツクリーナー




- 機械部品、工具、電気製品、自動車などの金属・プラスチックパーツ類の洗浄・脱脂に

充填ガス:炭酸ガス(ジェット噴射)

品番	内容量	使用温度範囲	色	価格	税込価格(10%)
EA920BA-40	420mL	常温	白色透明	1,120円	1,224円
EA920BA-40	420mL	常温	白色透明	1,120円	1,224円

- 特殊作用で泡から液状に変化する洗浄成分が汚れを素早く引き剥がしながら浸透し、微細な凹凸に入り込んだ汚れまで強力に洗浄します。

 [速乾性] 強力パーツクリーナー




- フレーム部品、工具、電気製品、自動車などの金属・プラスチックパーツ類の洗浄・脱脂に

充填ガス:LPガス(霧状噴射)

品番	内容量	使用温度範囲	色	価格	税込価格(10%)
EA920BE-31	650mL	無色	1本	500円	550円
EA920BE-31B	650mL	無色	30本	13,500円	14,850円

- フレーム部品、工具、電気製品に付着した油汚れを落とし、バイクのシールチェーンにも使用できます。

 [速乾性] 強力ブレーキクリーナー




- 非塩素系溶剤を主剤にした洗浄用

充填ガス:炭酸ガス(ジェット噴射)

品番	内容量	使用温度範囲	色	価格	税込価格(10%)
EA920BE-31	650mL	無色	1本	500円	550円
EA920BE-31B	650mL	無色	30本	13,500円	14,850円

- 速乾強力スプレー

 クリーナーキャップ




- キャブレター内部の汚れやつまりを除去する強力な洗浄剤

充填ガス:LPガス(霧状噴射)

品番	内容量	使用温度範囲	色	価格	税込価格(10%)
EA920BD-31	650mL	無色	1本	500円	550円
EA920BD-31B	650mL	無色	30本	13,500円	14,850円

- キャブレター内部を洗浄することで、本来のエンジン性能を引き出します。

 エンジンクリーナー




- ノズル無
- 泡状の洗浄剤が汚れを浮き上がらせ、水で流すだけで簡単に汚れを洗い流します。

充填ガス:炭酸ガス(ジェット噴射)

品番	内容量	使用温度範囲	色	価格	税込価格(10%)
EA920BC	420mL	常温	乳白色	850円	935円
EA920BC	420mL	常温	乳白色	850円	935円

- 手の入りにくい部分の頑固な汚れやグリース、ホコリなどを洗浄します。

 エンジンルームクリーナー




- 四輪自動車のエンジン外壁およびエンジンルーム内の洗浄に

充填ガス:LPガス(霧状噴射)

品番	内容量	使用温度範囲	色	価格	税込価格(10%)
EA920BD	420mL	常温	無色透明	1,130円	1,243円
EA920BD	420mL	常温	無色透明	1,130円	1,243円

- 手の入りにくい部分の頑固な汚れやホコリを落とします。

 錆取り剤



- 鋼の程度により、浸漬時間及び濃度を調節して下さい。

充填ガス:LPガス(霧状噴射)

品番	内容量	使用温度範囲	色	価格	税込価格(10%)
EA920AJ-24	40L	常温	白色	3,180円	3,498円
EA920AJ-24	40L	常温	白色	3,180円	3,498円

<ul