

昇降式作業台

家具用キャスター

運搬車用キャスター

運搬車用キャスター
(Blickle)

戸車

キャリーカート(折り畳み式)



品番	積載均等 耐荷重	荷台サイズ	価格	税込価格 (10%)
EA520ED-32	80kg	400×820mm	23,000円	25,300円

●全高…780mm ●全長…1190mm
●タイヤ…φ175mm
●ポリプロピレンタイヤ
●収納サイズ…
360(W)×350(D)×780(H)mm
●重量…10.7kg
●材質…フレーム:スチール、
生地:ポリエステル+PVCコーティング
●120Lの大容量サイズのキャリーです。



キャリーカート(折り畳み式)



品番	積載均等 耐荷重	荷台サイズ	価格	税込価格 (10%)
EA520ED-41	80kg	435×990mm	13,900円	15,290円
EA520ED-141	替キャスター(1個)		660円	726円

●駐車場から現場への移動などに最適
●全高…665mm
●全長…1140mm
●タイヤ…φ220mm
●収納サイズ…
550(W)×270(D)×830(H)mm
●重量…11kg
●材質…スチール(フレーム)
ポリエステル600D(生地)
●前方に荷物を入れることにより
旋回が楽です。
●ストッパー付の幅広タイヤで安定
感のある運搬を実現
●脚立などのかさばるものまでしっ
かり収納！
●折りたたみ式で車載に最適


ESCO



注意

- 積載均等耐荷重は商品自体の耐荷重であり、積載物を動かすのは人力の範囲です。

プラバケット付リヤカー

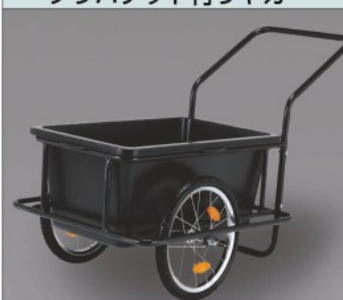

品番	積載均等 耐荷重	荷台サイズ	重量	価格	税込価格 (10%)
EA520AH-2	100kg	422(W)× 709(L)mm	11kg	21,500円	23,650円

●お客様組立品
●サイズ…700(W)×1270(L)×780(H)mm
●タイヤ…φ406mmノーパンクタイヤ(16")
●ハンドル長さ…498mm
●材質…本体:スチール
バケット:プラスチック

ALINCO

[スチール製]リヤカー



品番	積載均等 耐荷重	荷台サイズ	重量	価格	税込価格 (10%)
EA520AH*	300kg	820(W)× 1210(L)mm	42kg	102,000円	112,200円

●お客様組立品
●サイズ…
1140(W)×2050(L)
×750(H)mm
●タイヤ…
φ695mmエア入りタイヤ
●ハンドル長さ…820mm
●スチール製
●側板…なし



折り畳み式リヤカー(自転車接続型)



- 自転車接続時サイズ(接続具含む)…
670(W)×1740(L)×630(H)mm
- タイヤ…φ508mm(20")ノーパンクタイヤ

品番	積載均等耐荷重 (kg)	荷台サイズ (mm)	組立サイズ (mm)	折りたたみサイズ (mm)	重量 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA520AH-1	自転車接続時:50 手引き時:80	400(W)×900(L)	670(W)×1250(L) ×630(H)	370(W)×1020(L) ×750(H)	17.5	75,400円	82,940円

- ハンドル長さ…490mm ●アルミ合金製 ●側板…平板
- 自転車のサドル、荷台に取付可能な専用金具付
- 自転車に接続すれば重くてかさばるものを離れた場所にらくらく運べます。

(高耐久型)折り畳み式リヤカー[OD色]



- タイヤ周りに補強フレーム付
- タイヤ…
φ609.6mm(24型)ノーパンクタイヤ
- ハンドル長さ…875mm
- アルミ合金製
- 側板…平板



ESCO


品番	積載均等耐荷重 (kg)	荷台サイズ (mm)	組立サイズ (mm)	折りたたみサイズ (mm)	重量 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA520AG-11A	200	600×900	940×1840×730	440×1020×730	28	99,000円	108,900円
EA520AG-12A*	200	800×1200	1140×2150×800	460×1340×800	33	144,000円	158,400円
EA520AG-111		EA520AG-11A、-12A用 替タイヤ(1個)				26,000円	28,600円

★前後の板は簡単に取り外し可能で、長尺物の運搬にも対応

(高耐久型・ストッパー付)折り畳み式リヤカー[OD色]



- [A]手を放しても傾かない折りたたみ式ストッパー付
- タイヤ周りに補強フレーム付
- [B]前後の板は簡単に取り外し可能で、長尺物の運搬にも対応

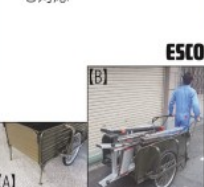

ESCO

品番	積載均等耐荷重 (kg)	荷台サイズ (mm)	組立サイズ (mm)	折りたたみサイズ (mm)	重量 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA520AG-13*	180	800×1455	1160×2380×810	470×1560×810	40	155,000円	170,500円
EA520AG-111		EA520AG-13用 替タイヤ(1個)				26,000円	28,600円

- タイヤ…φ609.6mm(24型)ノーパンクタイヤ
- ハンドル長さ…875mm ●アルミ合金製 ●側板…平板
- 荷締ベルト付

折り畳み式リヤカー



ALINCO

品番	積載均等耐荷重 (kg)	荷台サイズ (mm)	組立サイズ (mm)	折りたたみサイズ (mm)	重量 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA520AG-3A	150	600(W)×900(L)	870(W)×1,860(L) ×630(H)	370(W)×1,020(L) ×750(H)	20	58,000円	63,800円
EA520AG-6*	150	800(W)×1,200(L)	1,090(W)×2,110(L) ×810(H)	370(W)×1,340(L) ×810(H)	31	113,000円	124,300円

- タイヤ…φ508mmノーパンクタイヤ(20") ●ハンドル長さ…3A:920mm、-6:870mm ●側板…平板
- アルミ合金製

折り畳み式リヤカー



ALINCO

品番	積載均等耐荷重 (kg)	荷台サイズ (mm)	組立サイズ (mm)	折りたたみサイズ (mm)	重量 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA520AG-31	100	600(W)×900(L)	870(W)×1,860(L) ×630(H)	370(W)×1,020(L) ×750(H)	21	72,000円	79,200円

- 安全スタンド、ワンタッチ式駐車ブレーキ付
- 前後の板が取り外しができるので、長物を運搬したいときにも便利です。

<http://www.esco-net.com>

商品に関する詳しい情報がご覧になれます。

