


フック付バンジーコード(耐候性)



品番	サイズ (mm)	フック 内径	フック 線径	色	価格	税込価格 (10%)
EA628WJ-1	8×305	20mm	8mm	ブラック	950円	1,045円
EA628WJ-2	8×305	20mm	8mm	オレンジ	950円	1,045円
EA628WJ-3	8×305	20mm	8mm	OD	950円	1,045円
EA628WJ-11	8×457	20mm	8mm	ブラック	980円	1,078円
EA628WJ-12	8×457	20mm	8mm	オレンジ	980円	1,078円
EA628WJ-13	8×457	20mm	8mm	OD	980円	1,078円
EA628WJ-21	8×610	20mm	8mm	ブラック	1,000円	1,100円
EA628WJ-22	8×610	20mm	8mm	オレンジ	1,000円	1,100円
EA628WJ-23	8×610	20mm	8mm	OD	1,000円	1,100円

- 両端が異なるフックで幅広い用途に対応できます。
- ナイロンプラスチック製フック
- 耐候性・耐紫外線性に優れています。

カラビナ付バンジーコード

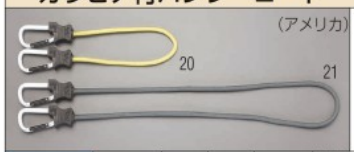

品番	サイズ	フック内径	フック線径	価格	税込価格 (10%)
EA628WB-20	8×約610mm	23mm	8mm	1,100円	1,210円
EA628WB-21	8×約1200mm	23mm	8mm	1,200円	1,320円

- 耐候性があり、腐食にも優れた抵抗力があります

ラバーストラップ



品番	サイズ	フック内径	フック線径	価格	税込価格 (10%)
EA628WA-11	18×350mm	26mm	4.5mm	410円	451円
EA628WA-12	18×480mm	26mm	4.5mm	520円	572円
EA628WA-13	18×600mm	26mm	4.5mm	610円	671円
EA628WA-14	18×890mm	26mm	4.5mm	820円	902円

- 耐候性があり、腐食にも優れた抵抗力があります
- 材質…耐候性ラバー

丸ゴムロープ



品番	サイズ	価格	税込価格 (10%)
EA628WL-6	5mm×7.5mm×約2m	550円	605円
EA628WL-7	6.5mm×約3.2m	970円	1,067円

[ナイロン製] OD色ひも



品番	サイズ	価格	税込価格 (10%)
EA628PS-125	2.5mm×10m	800円	880円
EA628PS-135	3.5mm×10m	1,320円	1,452円
EA628PS-145	4.5mm×10m	2,000円	2,200円
EA628PS-155	5.5mm×10m	2,580円	2,838円

調整式フック付バンジーコード(耐候性)



品番	サイズ (mm)	フック 内径	フック 線径	色	価格	税込価格 (10%)
EA628WJ-31	8×762	20mm	8mm	ブラック	920円	1,012円
EA628WJ-32	8×762	20mm	8mm	オレンジ	920円	1,012円
EA628WJ-33	8×762	20mm	8mm	OD	920円	1,012円

- バンジーコードをループに通して長さを調整することができます。
- ナイロンプラスチック製フック
- 耐候性・耐紫外線性に優れています。

フック付バンジーコード



品番	サイズ	フック内径	フック線径	色	価格	税込価格 (10%)
EA628WC-21	25×約914mm	19mm	7mm	カモフラージュ	3,580円	3,938円
EA628WC-22	25×約1220mm	19mm	7mm	イロー	3,580円	3,938円
EA628WC-23	25×約1524mm	19mm	7mm	オレンジ	4,030円	4,433円

強力型ラバーコード



品番	サイズ (mm)	フック 内径	フック 線径	価格	税込価格 (10%)
EA628WB-11	9×450	22mm	3.5mm	470円	517円
EA628WB-12	9×600	22mm	3.5mm	500円	550円
EA628WB-13	9×810	22mm	3.5mm	530円	583円
EA628WB-14	9×1000	22mm	3.5mm	560円	616円
EA628WB-15	9×1220	22mm	3.5mm	580円	638円

- 強力に優れた頑丈な強力型ラバーコードです
- 使用荷重…54kg
- 材質…天然ゴム

荷締ロープ



品番	サイズ	価格	税込価格 (10%)
EA628VA-9A	約2mm×148m	2,920円	3,212円

- ロープサイズ…9.5mm×4.8m
- フック線径…7.5mm
- フック内径…30mm
- 緩める時はレバーを押すだけ。

[ナイロン製]ひも(タールコーティング)



品番	サイズ	価格	税込価格 (10%)
EA628AG-31	約2mm×148m	3,700円	4,070円

- タールコーティングで耐摩耗性があります
- 材質…ナイロン

[ナイロン製] OD色ひも

品番	サイズ	価格	税込価格 (10%)
EA628PS-245	4.5mm×1.0m	570円	627円
EA628PS-255	5.5mm×1.0m	730円	803円

- シート、土のうの結びつけに。


調整式フック付バンジーコード(耐候性)



品番	サイズ (mm)	フック 内径	フック 線径	色	価格	税込価格 (10%)
EA628WJ-41	18×914	20mm	8mm	ブラック	1,150円	1,265円
EA628WJ-42	18×914	20mm	8mm	オレンジ	1,150円	1,265円
EA628WJ-43	18×914	20mm	8mm	OD	1,150円	1,265円

- ★バンジーコードにある6つの穴で長さの調整が可能です。
- ナイロンプラスチック製フック
- 耐候性・耐紫外線性に優れています。

 
フック付バンジーコード



品番	サイズ (mm)	フック 内径	フック 線径	価格	税込価格 (10%)
EA628WC-10	7×914	18	4.5	1,750円	1,925円

- 貨物を枠組みや箱、車輦に固定して安全性を保ちます。

 フック付バンジーコード



品番	サイズ (mm)	フック 内径	フック 線径	色	価格	税込価格 (10%)
EA628WH-40A	8×146	17mm	4mm	OD	690円	759円

- 鉄製フック

フラット型バンジーコード



品番	サイズ	フック内径	フック線径	価格	税込価格 (10%)
EA628WH-45	16×約1000mm	17.5mm	4.5mm	390円	429円

- 材質…ゴム
- 鉄製フック

[ボール付]バンジーコード



品番	サイズ	ボール径	価格	税込価格 (10%)
EA628WH-31	4×約100mm	24mm	510円	561円

- 樹脂玉付コード

荷締ロープ



品番	色	価格	税込価格 (10%)
EA628VA-31	ブラック	2,100円	2,310円
EA628VA-32	オレンジ	2,100円	2,310円
EA628VA-33	OD	2,100円	2,310円

- ロープを引っ張るだけでバンジー部分が伸縮し、しっかり固定します。
- ロープサイズ…6mm×3.5m
- フック線径…28・22mm
- フック内径…5・6mm

フック付バンジーコード(耐候性)



品番	サイズ (mm)	フック 内径	フック 線径	色	価格	税込価格 (10%)
EA628WJ-51	20×305	28mm	5mm	ブラック	780円	858円
EA628WJ-52	20×305	28mm	5mm	オレンジ	780円	858円
EA628WJ-61	20×457	28mm	5mm	ブラック	900円	990円
EA628WJ-62	20×457	28mm	5mm	オレンジ	900円	990円

品番	サイズ (mm)	フック 内径	フック 線径	色	価格	税込価格 (10%)
EA628WJ-71	20×610	28mm	5mm	ブラック	1,000円	1,100円
EA628WJ-72	20×610	28mm	5mm	オレンジ	1,000円	1,100円
EA628WJ-81	20×914	28mm	5mm	ブラック	1,180円	1,298円
EA628WJ-82	20×914	28mm	5mm	オレンジ	1,180円	1,298円

- 過酷な現場でも使用できる強靱な作りになっています。
- 亜鉛メッキスチール製フック
- 耐候性・耐紫外線性に優れています。

ラバーストラップ



品番	サイズ	フック内径	フック線径	価格	税込価格 (10%)
EA628WA-1	20×610mm	23mm	4.5mm	320円	352円
EA628WA-2	20×860mm	23mm	4.5mm	440円	484円

- 耐候性があり、腐食にも優れた抵抗力があります
- 材質…合成ゴム

[ボール付]バンジーコード



品番	サイズ	ボール径	価格	税込価格 (10%)
EA628W-20	25×約200mm	29mm	2,160円	2,376円

- 耐候性があり、腐食にも優れた抵抗力があります
- 樹脂玉付コード

シートクランプ



品番	サイズ	価格	税込価格 (10%)
EA916Y-10	約150mm	840円	924円

- 全長…約150mm
- 材質…ABS樹脂

[ナイロン製]ひも



品番	色	サイズ	価格	税込価格 (10%)
EA628PS-1	赤	2.5mm×20m	430円	473円
EA628PS-2	緑	2.5mm×20m	430円	473円
EA628PS-3	灰	2.5mm×20m	430円	473円
EA628PS-5	黒	2.5mm×20m	430円	473円
EA628PS-6	青	2.5mm×20m	430円	473円
EA628PS-8	青	2.5mm×20m	430円	473円
EA628PS-9	ODグリーン	2.5mm×20m	430円	473円

品番	色	サイズ	価格	税込価格 (10%)
EA628PS-10	赤	2.5mm×60m	1,780円	1,958円
EA628PS-14	黒	2.5mm×60m	1,780円	1,958円
EA628PS-15	黒	2.5mm×60m	1,780円	1,958円
EA628PS-18	ODグリーン	2.5mm×60m	1,780円	1,958円
EA628PS-26	黒	3.5mm×20m	730円	803円
EA628PS-29	ODグリーン	3.5mm×20m	730円	803円
EA628PS-38	ODグリーン	3.5mm×60m	2,630円	2,893円
EA628PS-55	黒	4.5mm×60m	3,590円	3,949円
EA628PS-58	ODグリーン	4.5mm×60m	3,590円	3,949円
EA628PS-78	ODグリーン	5.5mm×60m	4,150円	4,565円

- 材質…ナイロン