

ホットナイフセット



品番	名称	価格	税込価格 (10%)
EA304XA	本体セット品	1,300円	1,430円
EA304XA-1	替刃(1本)	480円	528円

＜セット内容＞
●電源…AC100V(50/60Hz) ●消費電力…40W
●刃長…1.0mm ●全長…235mm ●重量…180g
●ナイロンロープの切断、ほつれ止めに
●化学繊維の糸やナイロンロープ等を切断すると、先端がぼやけません。

マルチヒートカッターセット



- 電源…AC100V
- 消費電力…40W
- 重量…1kg
- セット付属品…アタッチメント×3種、ドライバー、収納ボックス

品番	カッター温度	価格	税込価格 (10%)
EA304YF-2	500℃	20,000円	22,000円

替アタッチメント

品番	シート用	価格	税込価格 (10%)
EA304YF-21	シート用	3,700円	4,070円
EA304YF-22	ロープカット用	3,200円	3,520円
EA304YF-23	漁網・各種ネット用	2,700円	2,970円

トラックシート



- ハトメ付
- 厚み…0.5mm

品番	サイズ(m)	適用	価格	税込価格 (10%)
EA911T	1.9×2.1	軽トラック	5,130円	5,643円
EA911T-1	2.3×3.1	1t	8,120円	8,932円
EA911T-2	2.3×3.5	2t	8,980円	9,878円
EA911T-3	3.2×4.7	2tロング	21,400円	23,540円
EA911T-4	4.6×6.0	4t	38,500円	42,350円

●ゴムバンド(5m)… (1枚価格)
EA911T(1本)、EA911T-1~2(2本)、EA911T-3(3本)、EA911T-4(4本)
●材質…エステル帆布、特殊樹脂防水
●耐久性・耐候性に優れており、完全防水です。
●車輪用、船舶用、農業用、工業用、建築用、家庭用、レジャー用等各分野に幅広くご利用頂けます。

アジャスタブルカーゴネット



●サイズ調整式なのでほとんどのトラックの荷台に装着できます
●伸長サイズ…910×1,190mm(最小) 2,820×3,277mm(最大)

品番 EA628WD 価格4,190円

軽トラック用幌



- 新規格軽トラック対応
- 車幅140mm軽トラック用

品番 EA911-5A 価格58,000円

●サイズ…1440(W)×1900(D)×1200(H)mm
●重量…16kg
●軽量で丈夫なシート(骨組み付)です。

UVカットトラックシート



- ハトメ付
- 厚み…0.7mm
- 材質…ポリエチレン(耐候性強化処理)
- ゴム紐約3m付
- UV(紫外線)カット加工 (1枚価格)

品番	サイズ(m)	適用	価格	税込価格 (10%)
EA911TB-1	1.7×2.1	軽トラック	3,630円	3,993円

ターポリントラックシート



- ハトメ付
- 厚み…0.3mm
- 材質…ターポリン
- ゴムバンド… -1:10本 -2:20本 (1枚価格)

品番	サイズ(m)	適用	価格	税込価格 (10%)
EA911TA-1	1.8×2.1	軽トラック	4,810円	5,291円
EA911TA-2	2.3×3.5	1t	8,980円	9,878円

強力型シートクリップ



品番 EA916Y-21 価格1,080円

●先端のギザ口とねじ止め式クリップでシートを強力に掴みます
●全長…104mm
●材質…ナイロン

軽トラック用幌受け



品番	伸縮サイズ	重量	価格	税込価格 (10%)
EA911TG	1.2~2.22m	0.8kg	2,840円	3,124円

●トラックシートに角度をつけて積雪や水溜りを防ぎます。

強力型シートクリップ



品番 EA916Y-3 価格320円

●引っ張る力が強いほど、シートを強力に掴みます
●全長…72mm ●材質…プラスチック


シートクリップ



品番 EA916Y-15A 価格570円

●全長…80mm ●材質…ABS樹脂

軽トラック用ゲートプロテクター



●荷物やゲートを保護します。

品番	鳥居取付部	構成内容	価格	税込価格 (10%)
EA911TG-21	16~23mm用	プロテクター100cm:4本、プロテクター70cm:2本、細径プロテクター106cm:1本、両面接着テープ	3,420円	3,762円
EA911TG-22	24~32mm用	プロテクター100cm:5本、プロテクター70cm:2本、鳥居取付用結束バンド:4本、両面接着テープ	3,420円	3,762円

ロープタイトナー(カラビナ付)



品番 EA628VN-21 価格710円

●材質…アルミ合金
●様々な現場での荷締めや固定に役立ちます。

品番	適合ロープ径	サイズ(mm)	耐荷重(kg)	価格	税込価格 (10%)
EA628VN-21	2~5mm	67×43	22.5	710円	781円
EA628VN-22	3~9mm	112×72	67.5	1,100円	1,210円

強力型シートクリップ



品番 EA916Y-26 価格440円

●先端のギザ口とねじ止め式クリップでシートを強力に掴みます
●全長…232mm (コードサイズ:φ6×150mm)
●材質…ナイロン

トラックアンカー




●様々なトラックに適合するユニバーサルアタッチメント

品番 EA987FR-1 価格2,820円

●クロムメッキ
●ねじサイズ…UNF3/8

ロープタイトナー

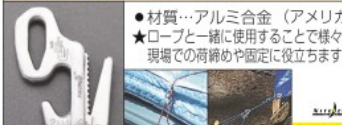

●材質…アルミ合金 (アメリカ)
●ロープと一緒に使用することで様々な現場での荷締めや固定に役立ちます。

品番	適合ロープ径	サイズ(mm)	耐荷重(kg)	価格	税込価格 (10%)
EA628VN-11	2~5mm	40×28	22.5	440円	484円
EA628VN-12	3~9mm	76×56	67.5	880円	968円

ウォール金具(埋込型)



●埋込型で強力に固定できます

品番	プレート(mm)	深さ(mm)	穴径(mm)	価格	税込価格 (10%)
EA638BT-4	122×113	3.3	26 35	1,690円	1,859円

●材質…プレート:低炭素鋼、リング:鍛造炭素鋼
●使用荷重…755kg
●取付穴径…10mm

ロープタイトナー(カラビナ付)



品番 EA628VN-31 価格1,500円

●材質…アルミ合金
●ロープを後ろから通して引っ張るだけで簡単にロープを締めることができます。
●耐久性に優れたテントやタープの設営から大型荷物の固定に役立ちます。

荷崩れ防止用当て板(発泡ポリエチレン)



品番	サイズ	価格	税込価格 (10%)
EA911BT-1	1200×900×40(1)mm	5,800円	6,380円
EA911BT-2	1400×900×40(1)mm	6,350円	6,985円
EA911BT-3	1200×1000×50(1)mm	7,500円	8,250円

●材質…発泡ポリエチレン(帯電防止)
●軽量で耐久性に優れています。
●静電気によるホコリや汚れの付着を防止します。
●衝撃吸収性に優れており、曲げても割れにくい緩衝材です。

軽トラック用荷台マット



品番	サイズ(m)	価格	税込価格 (10%)
EA911TD-1	1.41×2.02	7,300円	8,030円

●厚み…3mm
●材質…合成ゴム

トラックアンカー



品番 EA987FR-12A 価格1,260円

●ロープやフックを引っ掛けやすいイベル式のアンカーです。
●全長…45mm ●穴径…6.3mm
●亜鉛メッキ ●ねじ付 ●ピッチサイズ…28mm

ラダーロック



品番 EA983TZ-1 価格6,400円

●トラックやバンではしごを運ぶ際の落下防止器具
●サイズ…本体外寸:約103×54×305(H)mm
●本体内寸:約90×54×280(H)mm
●L字バー:20×130×35mm、厚み:7mm
●南京錠サイズ…全長:82mm、幅:59mm、ツル径:40mm、ツル径:9mm
●重量…本体:900g、南京錠:250g
●材質…本体:L字バー:スチール、ラバーコーティング
●南京錠:スチール、熱可塑性樹脂コーティング
●L字バー:鋳穴…9mm ●南京錠錠2本付