

プラスチックストップチェーン



- 両端にφ85mmの黄色リング付
- 材質…ポリエチレン
- コーンや駐禁灯にセット可能
- リング取り外し可能

品番	全長	線径	色	価格	税込価格(10%)
EA980A-53	2m	6mm	黄/黒	630円	693円
EA980A-54	3m	6mm	黄/黒	930円	1,023円

コーン用標識ロープ



- カラーコーン専用の間仕切り用ロープ

品番	サイズ	ロープ仕様	価格	税込価格(10%)
EA983FT-111	φ12mm ×2.15m	標識ロープ	950円	1,045円
EA983FT-112	φ12mm ×2.15m	反射標識ロープ	1,760円	1,936円
EA983FT-113	替ロープ金具(2個)		690円	759円

- 重量…235g
- 両端にφ90mmのリング付
- 材質…金具:鉄ニッケルメッキ、ロープ:ポリエチレン
- 反射標識タイプ(112)はライトの明りに反射し、夜間の視認性も良好です。

コーン用プラスチックチェーン



- 両端にφ100mmのステンレスリング付
- 重量…220g
- 材質…プラスチック

品番	全長	線径	色	価格	税込価格(10%)
EA980A-81	2m	6mm	黄	850円	935円
EA980A-82	2m	6mm	黄/黒	900円	990円
EA980A-83	2m	6mm	蛍光黄	850円	935円

- 工場や建設現場等での簡易間仕切りとして

コーン用ロープフック



- 品番 EA983FT-110 価格 560円 税込価格(10%) 616円
- 適応ロープ径…9mm
- コーンとロープで間仕切りする際のロープフック
- ロープを切り込みに挟むだけなので非常に簡単に使用できます。着脱可能。
- サイズ…外径:160mm、内径:75mm、厚み:10mm
- 重量…130g
- 材質…EPDM(エチレン-プロピレン-ジエンゴム)
- コーンの間隔や個数も制限されず、間仕切りが作れます。

コーン用プラスチックチェーン



- 材質…ポリエチレン(チェーン)
- 両端に内径φ80mmのリング付


品番	全長	線径	色	価格	税込価格(10%)
EA980AE-1	2m	6mm	黄	720円	792円
EA980AE-2	2m	6mm	黄黒(トラ)	800円	880円

コーン用チェーンフック



- 品番 EA983FT-150 価格 410円 税込価格(10%) 451円
- コーンとチェーンで間仕切りする際のチェーンフック
- チェーンを切り込みに挟むだけなので、非常に簡単に使用できます。
- サイズ…外径:124mm、厚み:5mm、内径:80mm
- 重量…23g

プラスチックチェーン

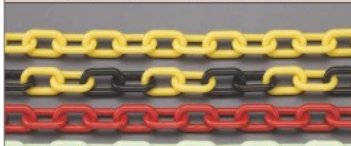


品番	全長	線径	色	価格	税込価格(10%)
EA980AB-2	2m	6mm	黄	380円	418円
EA980AB-5	5m	6mm	黄	970円	1,067円
EA980AB-10	10m	6mm	黄	1,920円	2,112円

品番	全長	線径	色	価格	税込価格(10%)
EA980AC-2	2m	6mm	黄/黒(トラ)	470円	517円
EA980AC-5	5m	6mm	黄/黒(トラ)	1,170円	1,287円
EA980AC-10	10m	6mm	黄/黒(トラ)	2,330円	2,563円

品番	全長	線径	色	価格	税込価格(10%)
EA980AF-2	2m	6mm	赤	390円	429円
EA980AF-10	10m	6mm	赤	1,940円	2,134円
EA980AG-2	2m	6mm	蓄光黄	420円	462円
EA980AG-10	10m	6mm	蓄光黄	2,110円	2,321円

- 材質…ポリエチレン

標識トラロープ(PP)

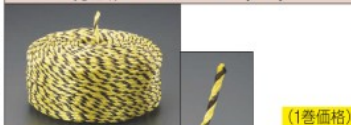

品番	ロープサイズ	色	価格	税込価格(10%)
EA628PP-121	φ10mm 300m 黒黄(トラ)		2,750円	3,025円

- トラ柄なので他色との区別がしやすいです。
- 材質…ポリプロピレン

標識トラロープ



品番	サイズ	価格	税込価格(10%)
EA983DR-109	φ9mm×100m	2,530円	2,783円
EA983DR-209	φ9mm×200m	5,060円	5,566円
EA983DR-112	φ12mm×100m	3,300円	3,630円
EA983DR-212	φ12mm×200m	6,600円	7,260円

プラスチックチェーン



- 材質…ポリエチレン
- 重量…49～56:4kg、58:6kg

品番	カラー	全長	線径	チェーン内寸	価格	税込価格(10%)
EA980A-49	蛍光黄	50m	6mm	8.1×26.6mm	13,450円	14,795円
EA980A-50	白	50m	6mm	8.1×26.6mm	11,250円	12,375円
EA980A-51	黄	50m	6mm	8.1×26.6mm	11,250円	12,375円
EA980A-52	黄/黒(トラ)	50m	6mm	8.1×26.6mm	13,450円	14,795円
EA980A-56	シルバー	50m	6mm	8.1×26.6mm	14,000円	15,400円
EA980A-58	黄/黒(トラ)	50m	8mm	9.3×38.2mm	16,300円	17,930円


耐候型プラスチックチェーン



品番	全長	線径	色	価格	税込価格(10%)
EA980AJ-61	2m	6mm	黄	500円	550円
EA980AJ-62	5m	6mm	黄	1,120円	1,232円
EA980AJ-63	10m	6mm	黄	2,240円	2,464円
EA980AK-61	2m	6mm	黄/黒(トラ)	570円	627円
EA980AK-62	5m	6mm	黄/黒(トラ)	1,320円	1,452円
EA980AK-63	10m	6mm	黄/黒(トラ)	2,660円	2,926円

- 屋外の駐車場や、区間の仕切りに最適です
- 材質…ポリエチレン

反射トラロープ

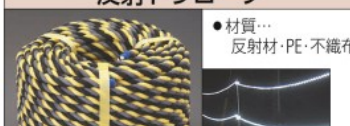

品番	サイズ	価格	税込価格(10%)
EA983DN-50	φ12mm×50m	11,000円	12,100円
EA983DN-100	φ12mm×100m	18,400円	20,240円

- 安全確認用の表示、立入禁止場所での表示、障害物の注意表示等にお使い下さい。
- 標識ロープにつき、引張強度を要する場所・高熱(摩擦熱)がかかる場所では使用しないで下さい。

反射板付プラスチックチェーン



品番	全長	線径	色	価格	税込価格(10%)
EA980AD-2	2m	8mm		2,140円	2,354円
EA980AD-5	5m	8mm		5,700円	6,270円
EA980AD-10	10m	8mm		11,400円	12,540円

- 材質…ポリエチレン
- 1mあたり3個の反射板付


耐候型プラスチックチェーン(太径・耐久タイプ)



品番	全長	線径	色	価格	税込価格(10%)
EA980AJ-2	2m	12mm	黄	1,500円	1,650円
EA980AJ-10	10m	12mm	黄	7,150円	7,865円
EA980AK-2	2m	12mm	黄/黒	1,540円	1,694円
EA980AK-10	10m	12mm	黄/黒(トラ)	7,300円	8,030円

- φ12mmの太径チェーンで耐久性に優れています
- 材質…高密度ポリエチレン
- 低温・高温に強く耐候性に優れています。

チェーンリフレクター

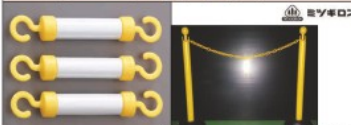

- 品番 EA980A-300 価格 1,100円 税込価格(10%) 1,210円
- サイズ…φ24×164mm
- 材質…PE・PET
- チェーンの縦にも横にもつなげる反射アイテム


[反射ビニールコート]ワイヤーロープ



品番	長さ	価格	税込価格(10%)
EA628SP-5	5m	2,770円	3,047円
EA628SP-10	10m	4,970円	5,467円
EA628SP-50	50m	21,200円	23,320円

- 材質…鉄+ビニールコーティング
- ワイヤーロープ径:4mm、仕上がり径:6mm
- 切断荷重…845kg
- 夜間にライトが当たると反射します。

標識ロープ

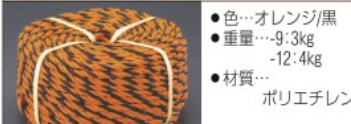

品番	サイズ	価格	税込価格(10%)
EA983DR-9	φ9mm×100m	2,320円	2,552円
EA983DR-12	φ12mm×100m	3,480円	3,828円

<http://www.esco-net.com>

商品詳細はこちら

商品に関する詳しい情報をご覧になれます。